


Редуктор EMGA-60-P-G3-EAS-60

Номер деталі: 2297686

FESTO

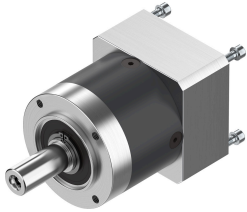

Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір фланця шестерні	60 mm
Розмір фланця двигуна	60 mm
Торсіонний люфт	0.17 deg
Тип шестерні	Планетарний редуктор
Передаточне число	3:1
Максимальна швидкість приводу	13000 rpm
Робоча температура редуктора	-25 °C...90 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP54
безперервний вихідний обертовий момент	28 Nm
Момент інерції маси, редуктор	0.135 kgcm ²
Максимальний вихідний крутний момент	45 Nm
Максимальна ефективність	98 %
Жорсткість на скручування	2.3 Nm/arcmin
Вага продукту	900 g
Інтерфейс редуктора, вихідний вал	60H
Інтерфейс зубчастого приводу	60P
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS