


# Осьовий комплект EAMM-A-V25-42A

Номер деталі: 4582608

FESTO

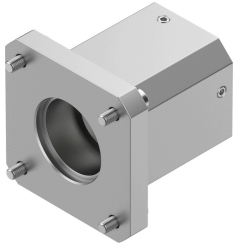

## Технічні дані

Особливості	Значення
Номинальна довжина	40 mm
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	10000 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	0.19 kgmm <sup>2</sup>
Передаваний крутний момент	0.5 Nm
Вага продукту	83 g
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	V25
Код інтерфейсу Motor In	42A
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS