


# Роз'єм VABM-L1-10AW-M7-5

Номер деталі: 566549

FESTO

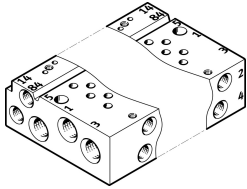

## Технічні дані

| Особливості  | Значення                               |
|--|--|
| Ширина   | 10.5 mm                                |
| Максимальна кількість мість для певморозподільників      | 16                                     |
| Робочий тиск   | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Дозвіл   | Знак RCM<br>с UL us - Recognized (OL)  |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                          | 2 - помірний вплив корозії             |
| Відповідність LABS                                       | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Максимальний момент дотягування для монтажу на DIN-рейку | 1.5 Nm                                 |
| Максимальний момент дотягування для кріплення клапана    | 0.45 Nm                                |
| Максимальний момент дотягування, настінне кріплення      | 1.5 Nm                                 |
| Вага продукту  | 114 g                                  |
| Підключення пілотного повітря 12/14                      | M5                                     |
| Під'єднання вихлопу пілотного повітря 82/84              | M5                                     |
| Пневматичний порт 1                                      | M7                                     |
| Пневматичне з'єднання 2                                  | M5                                     |
| Пневматичний порт 3                                      | M7                                     |
| Пневматичне з'єднання 4                                  | M5                                     |
| Пневматичне з'єднання 5                                  | M7                                     |
| Інформація про матеріали                                 | Відповідно до RoHS                     |
| Матеріал з'єднувальної планки                            | Кований алюмінієвий сплав              |