


Вертикальна плата живлення VABF-L1-P3A3-G18

Номер деталі: 574593

FESTO

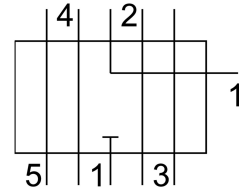

Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	16 mm
Максимальна кількість мість для певморозподільників	1
Робочий тиск	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 bar...10 bar
Дозвіл	Знак RCM с UL us - Recognized (OL)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Максимальний момент дотягування для кріплення клапана	0.65 Nm
Вага продукту	350 g
Пневматичний порт 1	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал плити	Анодований алюмінієвий сплав