


# Đế van VABM-C8-12E-G14-24-PT-L

Số bộ phận: 1247984

FESTO

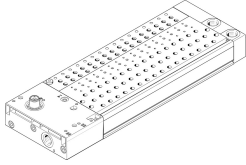

## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước lưới	12 mm
Số lượng tối đa vị trí van	24
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo quy định UK cho EMV theo các quy định UK RoHS
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mô-men xoắn siết tối đa cho bộ phận gắn van	0.6 Nm
Mô-men xoắn siết tối đa gắn tường	5 Nm
trọng lượng sản phẩm	1526 g
Cổng nối khí nén 1	G1/4
Cổng nối khí nén 3	G1/4
Cổng nối khí nén 5	G1/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu dải đầu nối	Hợp kim nhôm rèn