


# Khớp nối KSZ-M6

Số bộ phận: 36123

FESTO

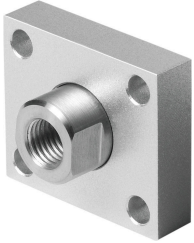

## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                            | Giá trị  |
|-------------------------------------|--|
| Kích thước                          | M6   |
| Vị trí lắp đặt                      | bất kì   |
| Cổng nối ren                        | Ren trong M6   |
| Lớp chống ăn mòn KBK                | 1 - ứng suất ăn mòn thấp   |
| Tuân thủ LABS                       | VDMA24364-B2-L   |
| Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion | Các kim loại có hơn 1% trọng lượng đồng không được phép sử dụng.<br>Các trường hợp ngoại lệ là bo mạch, đường dây, bộ kết nối điện và cuộn dây |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh      | -40 °C...150 °C  |
| trọng lượng sản phẩm                | 45 g   |
| Ghi chú vật liệu                    | Tuân thủ RoHS  |
| Vật liệu đồ gán                     | Thép mạ kẽm  |
| Nguyên liệu mảnh sợi                | Thép mạ kẽm  |