


Khớp thẳng EAMM-A-V25-42A

Số bộ phận: 4582608

FESTO

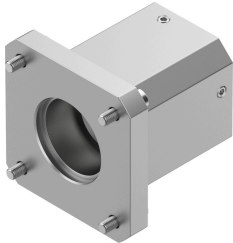

Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều dài danh nghĩa	40 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số vòng quay tối đa	10000 rpm
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	0.19 kgmm ²
Mô-men xoắn có thể truyền	0.5 Nm
trọng lượng sản phẩm	83 g
Bộ truyền động mã giao diện	V25
Mã giao diện Động cơ trong	42A
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS