


# Giảm chấn YSRW-DGC-12

Số bộ phận: 540345

FESTO

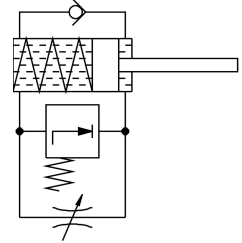

## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	12
Đệm	tự điều chỉnh đường đặc tính mềm
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Phát hiện vị trí	không có
Tốc độ tác động tối đa	2 m/s
Nguyên tắc vận hành	tác động đơn lẻ nhấn
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...80 °C
Kiểu gắn	với đai ốc khóa
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu thanh piston	thép hợp kim