


# Khớp thẳng EAMM-A-L38-70A

Số bộ phận: 557979

FESTO

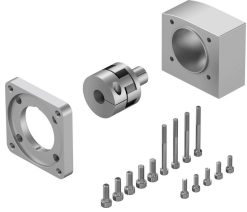

## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều dài danh nghĩa	29.45 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô-men xoắn có thể truyền	4.4 Nm
trọng lượng sản phẩm	290 g
Bộ truyền động mã giao diện	L38
Mã giao diện Động cơ trong	70A
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS