


# Bộ chuyển đổi DHAAG-R3-16-B18-10

Số bộ phận: 8071917

FESTO

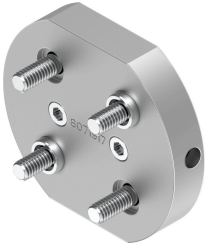

## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	16
Vị trí lắp đặt	bất kì
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	40 g
Kiểu gắn	với ren trong
Vật liệu tấm chuyển đổi	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa
Vật liệu vít	Thép mạ, kẽm