


# Nút bịt NPQX-P-PC10

Số bộ phận: 8191749

FESTO

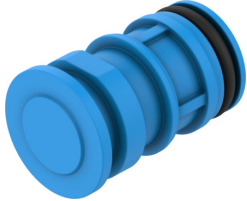

## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                              | Giá trị   |
|---------------------------------------|---|
| Kích thước                            | Tiêu chuẩn  |
| Vị trí lắp đặt                        | bất kì  |
| Kích cỡ gói                           | 10  |
| Áp suất vận hành                      | -0.1 MPA...1 MPA<br>-1 bar...10 bar<br>-14.5 psi...145 psi    |
| Môi chất vận hành                     | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Lớp chống ăn mòn KBK                  | 3 - ứng suất ăn mòn mạnh                                      |
| Tuân thủ LABS                         | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh        | -10 °C...60 °C  |
| trọng lượng sản phẩm                  | 1 g   |
| Kiểu gắn                              | với kẹp giữ lại   |
| Ghi chú vật liệu                      | Tuân thủ RoHS   |
| Vật liệu các nút bịt                  | PA gia cố   |
| Vật liệu vòng đệm chữ O               | HNBR  |