

 

# 气源处理组件

## FRCS-1/2-D-7-DI-MAXI

产品代号: 194976

FESTO

S 系列, 带可锁定调压手轮

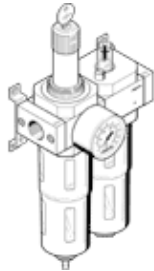

### 技术参数

特性	值
尺寸	Maxi
系列	D
驱动器锁	集成有锁定装置的旋转手柄
装配位置	垂直 +/- 5°
过滤等级	40 µm
冷凝水排放	手动旋转
设计结构	过滤减压阀 带压力表 比例式标准油雾器
冷凝物最大容积	43 cm <sup>3</sup>
杯罩保护	金属保护罩
压力表	带压力表
压力控制范围	0.5 ... 7 bar
输入压力 1	1 ... 16 bar
最大压力迟滞	0.4 bar
标准额定流量	4,500 l/min
工作介质	压缩空气
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	2,600 g
安装类型	线路安装
气动连接, 气口 1	G1/2
气动连接, 气口 2	G1/2
外壳的材料信息	牙铸锌
杯罩的材料信息	PC