


# 堵头 NPQX-P-PC10

订货号: 8191749

FESTO

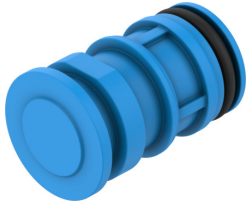

## 数据表

特性	值
规格	标准
安装位置	可选
包规格	10
工作压力	-0.1 Mpa...1 Mpa -1 bar...10 bar -14.5 psi...145 psi
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	1 g
安装方式	通过保持夹
材料说明	RoHS 合规
堵头材料	加强型聚酰胺
O 型圈材料	HNBR