

# 圓形氣缸

## DSNU-5/16"- -P-A-S3

產品代號: 34267

 

FESTO

basierend auf DIN ISO 6432, f□ Positionserkennung.  
 Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne  
 zusätzliche Befestigungselemente. Mit elastischen  
 Dichtungsringen in den Endlagen.

用行程開關進行位置感測行程必須在10 mm 以上

This product is only available if ordered from Festo USA Corporation.

代表範例

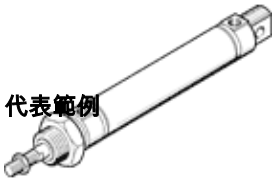

## 技術參數

特性	值
行程	10 ... 100 mm
活塞直徑	5/16"
基於標準	ISO 6432
緩衝	P: elastische Dichtungsringe/-platten beidseitig
活塞杆末端	陽螺紋
工作壓力	1 ... 10 bar
工作模式	雙作用
工作介質	干燥壓縮空氣, 經潤滑或未經潤滑
耐腐蝕等級 CRC	2
環境溫度	-20 ... 80 °C
6 bar時的理論作用力, 回復行程	22.6 N
6 bar時的理論作用力, 進程	30.2 N
氣動連接	M12x1,25
蓋子的材料信息	鍛造鋁合金
密封件的材料信息	FPM NBR
活塞杆的材料信息	高合金鋼, 耐腐蝕
氣缸缸筒的材料信息	高合金鋼, 耐腐蝕