
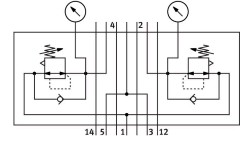


レギュレータプレート

VABF-S4-2-R5C2-C-10

製品番号: 540169

FESTO

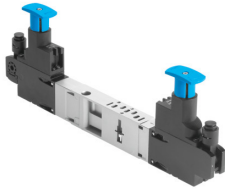

データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------------|---|
| 幅 | 18 mm |
| 規格ベース | ISO 15407-2 |
| 取付位置 | 任意 |
| コントローラ機能 | 出力圧力定数 二次排気あり |
| 圧力計の選択 | 可能 |
| 使用圧力 | 1 MPa |
| 作動圧力 | 10 bar |
| 制御圧力範囲 | 0.05 MPa...0.85 MPa 0.5 bar...8.5 bar 7.25 psi...123.25 psi |
| 入力圧力1 | 0.5 bar...10 bar |
| CEマーク (適合性宣言を参照) | 欧州低電圧指令に準拠 |
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK電気機器規定に準拠 |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要) |
| 耐食性クラス KBK | 0 - 耐腐食性なし |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 保護等級 | IP65 NEMA 4 |
| 制御流体 | ISO 8573-1:2010[7:4:4]に準拠の縮空気 |
| 周囲温度 | -5 °C...50 °C |
| 製品質量 | 611 g |
| 取付方法 垂直スタッキング | マニホールドブロック上 サブベース上 |
| 圧力計接続部 | 固定クランプ付 |
| 操作部品材質 | PA |
| コントローラハウジング材質 | アルミダイキャスト |