

Vielfach-Schlauchverbindung

bestehend aus

Kupplung Typ KM-22-B

Lieferumfang: 2 Kupplungshälften, 1 Dichtungsplatte, 2 Zylinderschrauben M4 × 20 DIN 84, 2 Sechskantmutter M4 DIN 934 und Sicherungsringe.

Steckbuchse Typ KDV-...



Mit dieser Schlauchverbindung können max. 22 Leitungen gekuppelt werden. Sie wird als Schaltschrankausgang eingesetzt. Die Kupplungshälften können mit Steckbuchsen für Kunststoffschläuche mit unterschiedlichen Nennweiten und Druckbereichen ausgerüstet werden. Die Steckbuchsen werden durch die Dichtplatte verbunden.

Die einzelnen Kupplungsplätze sind nummeriert (0 bis 21) und durch Fixierstifte unverwechselbar einander zugeordnet.

Die beiden Hälften werden durch Schrauben miteinander verbunden. Die Kupplung kann mittels Durchgangsbohrungen auch am Einschubrahmen 19" 3n (Bestellbezeichnung 7219) befestigt werden.

Kupplung und Steckbuchse sind entsprechend der gewünschten Bestückung getrennt zu bestellen.

Die notwendigen Sicherungsringe und Befestigungsschrauben werden mit der Kupplung geliefert.

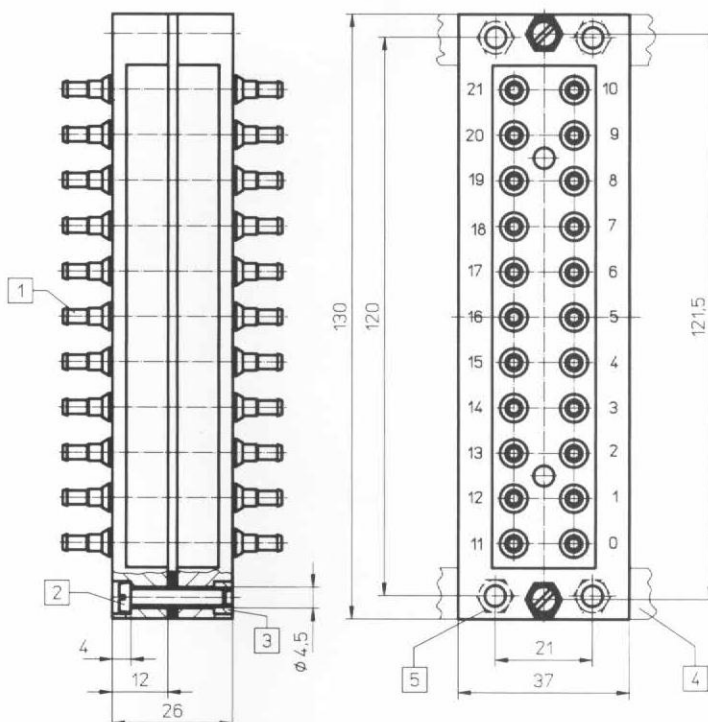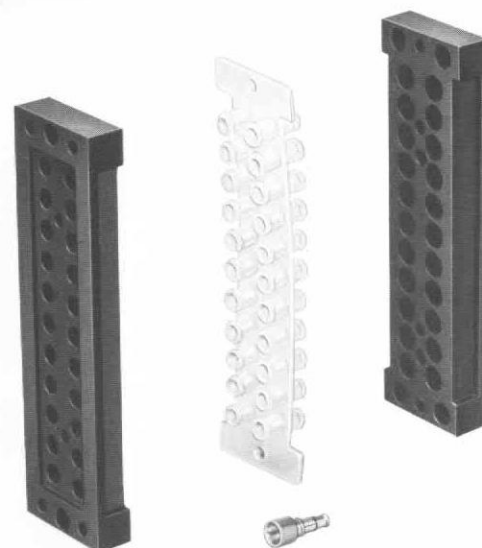

- 1 Steckbuchse Typ KDV
 - 2 Zylinderschraube M4 × 20 DIN 84
 - 3 Sechskantmutter M4 DIN 934
 - 4 Einschubrahmen
 - 5 für Montage an Einschubrahmen:
Zylinderschraube M4 × 12 DIN 84
Sechskantmutter M4 DIN 934
- } wird mitgeliefert

Bestellbezeichnung	Teile-Nr./Typ	13 694 KM-22-B		
Medium		gefilterte, geölte oder gefilterte, nicht geölte Druckluft		
Befestigungsart		Schaltschrankmontage an Einschubrahmen, Durchgangsbohrungen		
Anschluß		Stecknippel für Kunststoffschlauch der Nennweite 2, 3, 4		
Druckbereich		abhängig vom Schlauchmaterial		
Farbe		schwarz		
Temperaturbereich		-10 bis +60 °C		
Werkstoffe		Kupplungshälften: Kunststoff; Nippel: Ms		
Gewicht		0,095 kg (ohne Nippel)		
Steckbuchse	Teile-Nr./Typ	244 937 KDV-PK-2	208 378 KDV-PK-3	208 380 KDV-PK-4
Anschluß der Buchse	Stecknippel	für Schlauch NW 2	für Schlauch NW 3	für Schlauch NW 4
Druckbereich		0 bis 0,25 bar	0 bis 8 bar	
Gewicht		0,005 kg		