



- Luftblaspistole mit Hebelbetätigung
- Robuste Aluminium-Ausführung
- Auswechselbare Düsen

# Luftblaspistolen LBP

Datenblatt

FESTO

- Robuste Aluminium-Ausführung
- Auswechselbare Düsen

 Betriebsdruck  
0 ... 10 bar




## Allgemeine Technische Daten

Abluft-Funktion	Blasvorgang nicht dosierbar	
Pneumatischer Anschluss	Innengewinde G $\frac{1}{4}$	
Betriebsdruck	[bar]	0 ... 10
Normalnenndurchfluss	[l/min]	120 bei 6 bar
Schalldruckpegel	[dB (A)]	90 bei 6 bar
Werkstoff	Aluminium	
Umgebungstemperatur	[°C]	-10 ... +50
Gewichte	[g]	240

⚠ Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

## Abmessungen

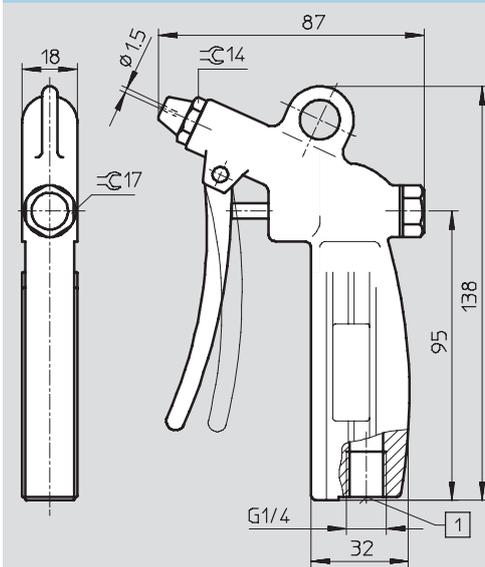

 Hinweis  
Die Blaspistole hat kein Druckregelventil.

 Hinweis  
Druckluft darf nicht gegen Körperteile gerichtet werden.

**1** Dichtfläche

⚠ Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

## Bestellangaben

Pneumatischer Anschluss	Teile-Nr.	Typ
G $\frac{1}{4}$	<b>35 528</b>	<b>LBP-<math>\frac{1}{4}</math></b>

# Luftsparpistolen LSP

Datenblatt

FESTO

- Feine, stufenlose Dosierung des Durchflusses über Hebelbetätigung
- Auswechselbare Düsen

 Betriebsdruck  
0 ... 10 bar



Allgemeine Technische Daten	
Abluft-Funktion	Blasvorgang dosierbar
Pneumatischer Anschluss	Innengewinde G $\frac{1}{4}$
Betriebsdruck [bar]	0 ... 10
Normalnennndurchfluss [l/min]	120 bei 6 bar
Schalldruckpegel [dB (A)]	90 bei 6 bar
Werkstoff	Polyamid
Umgebungstemperatur [°C]	-10 ... +50
Gewichte [g]	125

• | - Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

### Abmessungen

 Hinweis  
Die Blaspistole hat kein Druckregelventil.

 Hinweis  
Druckluft darf nicht gegen Körperteile gerichtet werden.

1 Dichtfläche

• | - Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

Bestellangaben	
Pneumatischer Anschluss	Teile-Nr. Typ
G $\frac{1}{4}$	<b>184 318</b> LSP- $\frac{1}{4}$ -C

# Blaspistolen

Zubehör


FESTO

## Blasdüse LPZ-SD

mit Luftschutzschirm

- Zielgerichteter starker Luftstrahl mit Luftschutzschirm für Späne und Staub
- Niedriger Geräuschpegel

Werkstoff:  
Aluminium

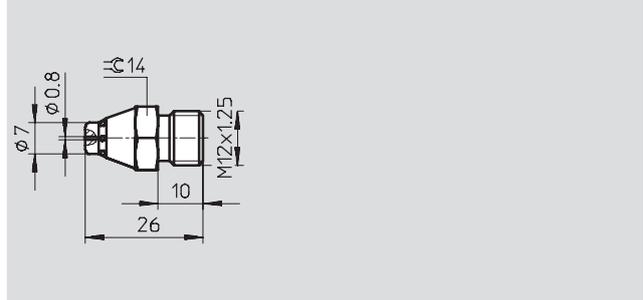


Bestellangaben		Teile-Nr.	Typ
Blasdüse mit Luftschutzschirm		184 321	LPZ-SD

## Blasdüse LPZ-LD

mit Geräuschdämpfung

- Kraftvoller, punktförmig auftreffender Luftstrahl
- Zum Ausblasen, Trocknen und Kühlen großer Flächen
- Niedriger Geräuschpegel

Werkstoff:  
Zink-Druckguss verchromt/  
Aluminium

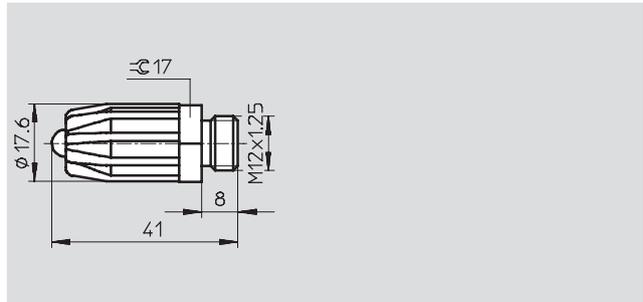


Bestellangaben		Teile-Nr.	Typ
Blasdüse mit Geräuschdämpfung		184 322	LPZ-LD

## Blasdüse LPZ-RG-150

gerades Rohr

- Zielgerichteter starker Luftstrahl für schwer zugängliche Stellen
- 150 mm lang
- Düsen- $\phi$  2 mm

Werkstoff:  
Messing

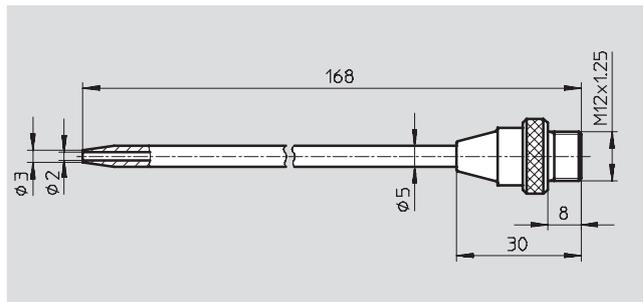

Bestellangaben		Teile-Nr.	Typ
Blasdüse gerades Rohr		184 320	LPZ-RG-150

# Blaspistolen

Zubehör

FESTO


## Blasdüse LPZ-RB-150

Winkelrohr

- Zielgerichteter starker Luftstrahl für schwer zugängliche Stellen
- 150 mm lang
- Düsen- $\varnothing$  2 mm
- 360° schwenkbar

Werkstoff:


Messing

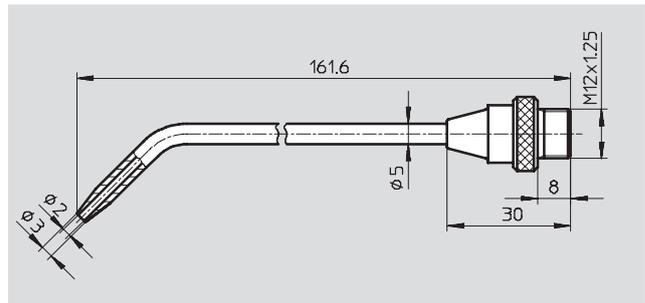

Bestellangaben	
	Teile-Nr. Typ
Blasdüse Winkelrohr	184 319 LPZ-RB-150

### Normaldurchfluss $q_n$ bei voller Hebelbetätigung in Abhängigkeit vom Ausgangsdruck $p$

gemessen mit Luftpistole LSP-1/4-C

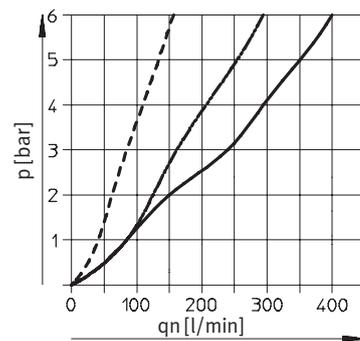

- LPZ-SD
- - - LPZ-RB-150/
- LPZ-RG-150
- LPZ-LD