

Elektrische Verbindungstechnik, für Einzelanschluss

Datenblatt – KMYZ-7

- Steckdosenkabel für den Anschluss von Einzelventilen CPV/CPA10/14
- vorkonfektioniert
- Kabellängen 2,5 m, 5 m und 10 m
- Dose 2-polig
- mit Leuchtdioden und Schutzbeschaltung
- mit integrierter Haltestromabsenkung
- verpolungssicher
- nicht schleppkettene geeignet



Allgemeine Technische Daten	
Typ	KMYZ-7-...
Elektrische Anschluss	Winkeldose, 2-polig
Befestigungsart	selbstschneidende Zentralschraube KB 18x7
Einbaulage	beliebig
Betriebsspannungsbereich [V]	20 ... 26 DC
Strombelastbarkeit [A]	1
Kabel-Ø [mm]	3,4
Schutzart nach EN 60 529	IP65 (montiert)
Werkstoff-Info Gehäuse	Polyamid
Werkstoff-Info Kontakte	Bronze
Werkstoff-Info Kabelmantel	Polyurethan
Umgebungstemperatur [°C]	-10 ... +50

Bestellangaben						
	Signalzustands- anzeige LED	Kabelaufbau [mm ²]	Produkt- gewicht [g]	Kabellänge [m]	Typ	Teile-Nr.
	■	2x0,25	43	2,5	KMYZ-7-24-2,5-LED-PUR	193 683
	■	2x0,25	82	5	KMYZ-7-24-5-LED-PUR	193 685
	■	2x0,25	155	10	KMYZ-7-24-10-LED-PUR	196 070

Elektrische Verbindungstechnik, für Einzelanschluss


FESTO

Datenblatt – KMYZ-7

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

KMYZ-7-...

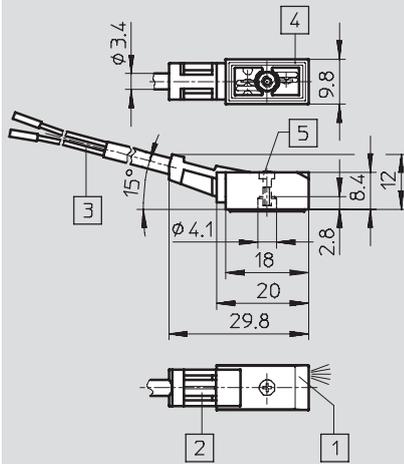

- 1 Beleuchtungsfeld LED
- 2 Bezeichnungsfeld
- 3 2-adriges Kabel 2,5 m, 5 m oder 10 m (2x0,25 mm²)
- 4 Anschlussbild für MZC
- 5 Befestigungsschraube (EJOT-PT-KB, 18x7, Kopf- \varnothing 3,9)