

**Bezeichnungsschild**  
**Typ BZ-...**

nach DIN 1471


Ausführung: Aluminium eloxiert,  
 Schrifthöhe 6 mm

Typ BZ-6-22  
 BZ-6-30


Ausführung: Hart-PVC  
 Farbe: gelb  
 Schrifthöhe: 10 mm




Typ BZ-...-22

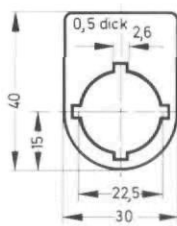

BZ-...-30

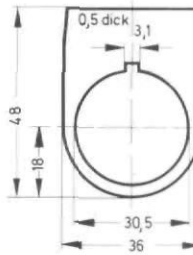

Typ BZ-6-...

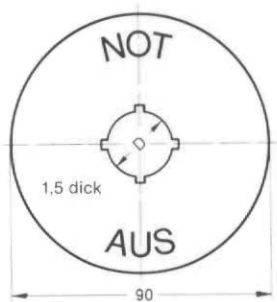

D = 22,5 bzw. 30,5 mm

Diese Bezeichnungsschilder (nicht für Fremdsprachen) sind zur Funktions-Kennzeichnung von Tastern, Schaltern und optischen Anzeigen mit Einbau- $\phi$  22,5 und 30,5 mm vorgesehen.

Bestellbezeichnung				Beschriftung
Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ	
Einbau- $\phi$ 22,5 mm		Einbau- $\phi$ 30,5 mm		
4588	BZ-1-22	9811	BZ-1-30	Neutral
4589	BZ-2-22	9812	BZ-2-30	EIN
4590	BZ-3-22	9813	BZ-3-30	AUS
4591	BZ-4-22	9814	BZ-4-30	HALT
6527	BZ-6-22	9815	BZ-6-30	NOT-AUS
7814	BZ-7-22	7821	BZ-7-30	START
7815	BZ-8-22	7822	BZ-8-30	AUTO/MAN*
7816	BZ-9-22	7823	BZ-9-30	RICHTEN
7817	BZ-10-22	7824	BZ-10-30	EINZEL/DAUER
7818	BZ-11-22	7825	BZ-11-30	HALT BEI ZYKLUSENDE
7819	BZ-12-22	7826	BZ-12-30	VOR
7820	BZ-13-22	7827	BZ-13-30	ZURÜCK

\* Rückseite MAN/AUTO