


Elektrische Verbindungstechnik, für Einzelanschluss

Datenblatt – KMEB

- Steckdosenkabel für den Anschluss von Einzelventilen
- vorkonfektioniert
- Kabellängen 2,5 m, 5 m und 10 m
- Dose 3-polig
- 24 V DC: mit Leuchtdioden und Schutzbeschaltung
- nicht schleppkettene geeignet

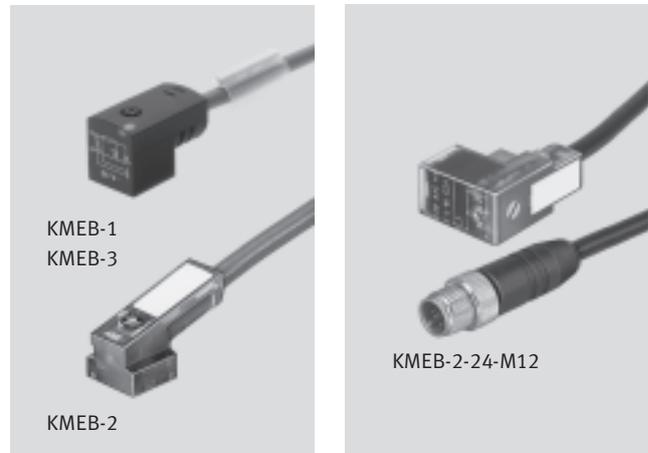


Allgemeine Technische Daten				
Typ	KMEB-1-...	KMEB-2-...	KMEB-2-24-M12-...	KMEB-3-...
Elektrische Anschluss	Winkeldose, 3-polig	Winkeldose, 3-polig	Winkeldose, 3-polig; Stecker gerade, 5-polig, M12	Winkeldose, 2-polig
Befestigungsart	Zentralschraube M2,5	Zentralschraube M2,5	Zentralschraube M2,5; Gewindestecker M12	Zentralschraube M2,5
Einbaulage	beliebig	beliebig	beliebig	beliebig
Kabelaufbau [mm ²]	3x0,5	3x0,75	3x0,5	2x0,75
Kabel-Ø [mm]	5,2	6,2	4,6±0,2	5,2
Schutzart nach EN 60 529	IP65 (montiert)	IP65 (montiert)	IP65 (montiert)	IP65 (montiert)
Werkstoff-Info Gehäuse	Polyamid	Polymer	Polyurethan	Polycarbonat
Werkstoff-Info Kontakte	Bronze, versilbert	Bronze, verzinkt	Messing, verzinkt Messing, versilbert	Bronze, versilbert
Werkstoff-Info Kabelmantel	Polyvinylchlorid	Polyurethan	Polyurethan	Polyvinylchlorid
Umgebungstemperatur [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-5 ... +50	-20 ... +80

Bestellangaben						
	Signalzustands- anzeige LED	Betriebsspannung [V]	Produkt- gewicht [g]	Kabellänge [m]	Typ	Teile-Nr.
	■	24 DC	125	2,5	KMEB-1-24-2,5-LED	151 688
	■	24 DC	230	5	KMEB-1-24-5-LED	151 689
	■	24 DC	460	10	KMEB-1-24-10-LED	193 457
	-	230 AC	125	2,5	KMEB-1-230AC-2,5	151 690
	-	230 AC	230	5	KMEB-1-230-5	151 691
	■	24 DC	200	2,5	KMEB-2-24-2,5-LED	174 844
	■	24 DC	400	5	KMEB-2-24-5-LED	174 845
	-	230 AC	200	2,5	KMEB-2-230AC-2,5	174 846
	-	230 AC	400	5	KMEB-2-230-5	174 847
	■	24 DC	54	0,5	KMEB-2-24-M12-0,5-LED	177 677
	■	24 DC	215	2,5	KMEB-2-24-M12-2,5-LED	177 679
	■	24 DC	120	2,5	KMEB-3-24-2,5-LED	547 268
	■	24 DC	230	5	KMEB-3-24-5-LED	547 269
	-	24 DC	120	2,5	KMEB-3-24-2,5	547 270
	-	24 DC	230	5	KMEB-3-24-5	547 271

Abmessungen


Download CAD-Daten → www.festo.com

KMEB-1-...

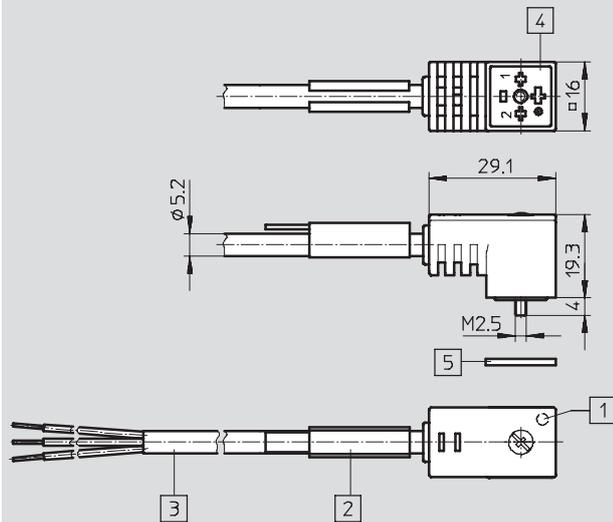

- 1 Beleuchtungsfeld LED (nur bei 24 V)
- 2 Schilderträger ASLR-T-23 mit Schild ASLR-L-432 (Lieferumfang)
- 3 3-adriges Kabel (3x 0,5 mm²)
- 4 Steckerbild nach DIN EN 175301-803 Bauform C
- 5 Dichtung

KMEB-2-...

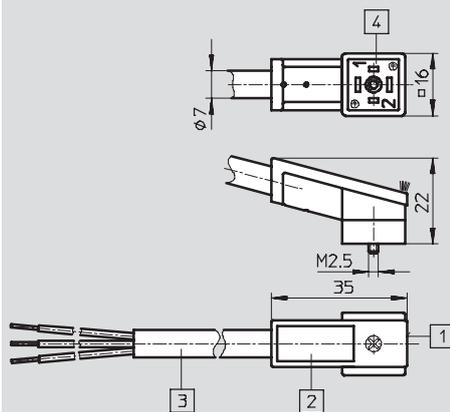

- 1 Beleuchtungsfeld LED (integriert)
- 2 Bezeichnungsschild
- 3 3-adriges Kabel 2,5 m oder 5 m (3x0,75 mm²)
- 4 Anschlussbild nach DIN EN 175301-803 Bauform C


Elektrische Verbindungstechnik, für Einzelanschluss

Datenblatt – KMEB

Abmessungen


Download CAD-Daten → www.festo.com

KMEB-2-24-M12-...

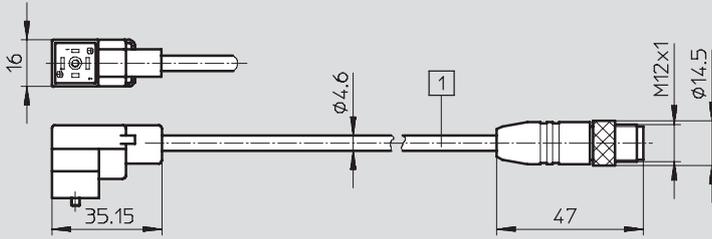

- 1 3-adriges Kabel 0,5 m oder 2,5 m (3x0,5 mm²)


KMEB-3-...

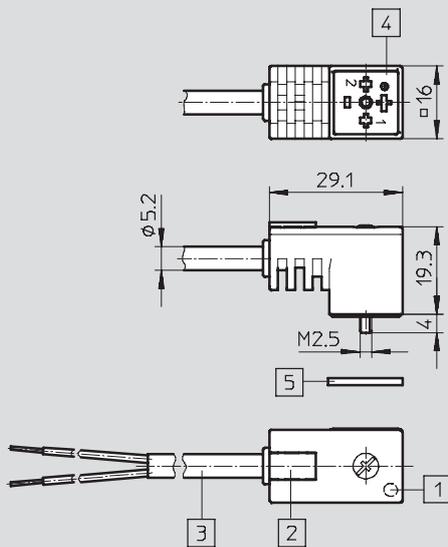

- 1 Beleuchtungsfeld LED
- 2 Bezeichnungsfeld
- 3 2-adriges Kabel
- 4 Anschlussbild nach DIN EN 175301-803 Bauform C
- 5 Dichtung


Beschaltung

Mit integrierter Signalzustandsanzeige

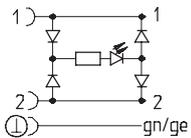


Die Ausführung für 24 V DC ist verpolungssicher und hat eine Schutzbeschaltung gegen Spannungsspitzen bis 100 V DC, sowie eine Betriebsanzeige mit gelber Leuchtdiode. (Anschluss gn/ge entfällt bei KMEB-3-...)

KMEB-2-24-M12-...

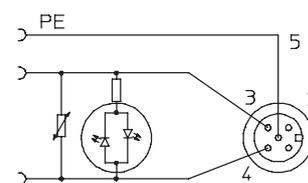

Ohne integrierte Signalzustandsanzeige

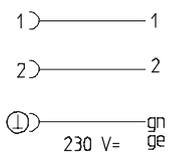

für KMEB-3-...:
– Anschluss gn/ge entfällt
– Betriebsspannung 24 V DC