


 
 
Elektrische Verbindungstechnik, für Einzelanschluss

Datenblatt – KMH

- Steckdosenkabel für den horizontalen Anschluss von Einzelventilen (Typ CPA-SC1)
- vorkonfektioniert
- Kabellängen 0,5 m, 1 m, 2,5 m oder 5 m
- Dose 2-polig oder
- Dose 3-polig
- nicht schleppkettene geeignet

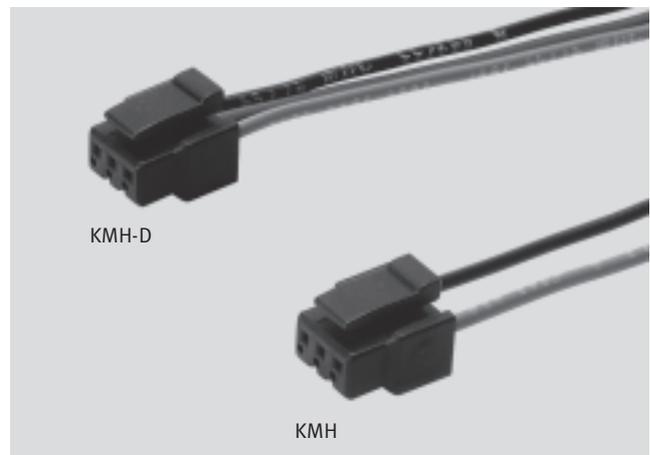

Allgemeine Technische Daten	
Typ	KMH-...
Elektrische Anschluss	Dose, 2- oder 3-polig
Befestigungsart	Clip
Einbaulage	beliebig
Betriebsspannung [V]	60 DC
Strombelastbarkeit [A]	3
Kabel-Ø [mm]	1,3
Schutzart nach EN 60 529	IP40
Werkstoff-Info Gehäuse	Polyacetal
Werkstoff-Info Kontakte	Bronze, verzinkt
Werkstoff-Info Kabelmantel	Polyvinylchlorid
Umgebungstemperatur [°C]	-40 ... +105

Bestellangaben					
	Kabelaufbau [mm ²]	Produktgewicht [g]	Kabellänge (L1) [m]	Typ	Teile-Nr.
	2x0,14	4	0,5	KMH-0,5	197 263
	2x0,14	7	1	KMH-1	197 264
	2x0,14	17	2,5	KMH-2,5	527 400
	2x0,14	31	5	KMH-5	527 401
	3x0,14	6	0,5	KMH-D-0,5	527 396
	3x0,14	11	1	KMH-D-1	527 397
	3x0,14	24	2,5	KMH-D-2,5	527 398
	3x0,14	46	5	KMH-D-5	527 399

Elektrische Verbindungstechnik, für Einzelanschluss



Datenblatt – KMH

FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Typ KMH-...

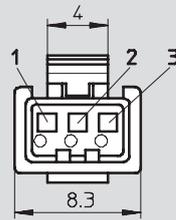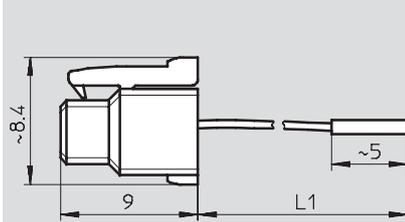

- 1 Pin 1, Aderfarbe schwarz
- 2 Pin 2, Aderfarbe blau
- 3 Pin 3, Aderfarbe rot
- L1 Länge gemäß Typ (0,5 m, 1 m, 2,5 m oder 5 m)