

Elektrische Verbindungstechnik, für Einzelanschluss

Datenblatt – KRP

- Steckdosenkabel für den Anschluss von Relaisplatten, (Ventilinsel CPV10 und CPV14)
- vorkonfektioniert
- Kabellängen 2,5 m und 5 m
- Dose 2-polig
- nicht schleppkettene geeignet



Allgemeine Technische Daten	
Typ	KRP...
Elektrische Anschluss	Winkeldose, 2-polig
Befestigungsart	selbstschneidende Zentralschraube KB 18x9
Einbaulage	beliebig
Betriebsspannungsbereich [V]	20 ... 26 DC
Strombelastbarkeit [A]	1
Kabel-Ø [mm]	3,5
Schutzart nach EN 60 529	IP65 (montiert)
Werkstoff-Info Gehäuse	Polyurethan
Werkstoff-Info Kontakte	Bronze
Werkstoff-Info Kabelmantel	Polyvinylchlorid
Umgebungstemperatur [°C]	-10 ... +50

Bestellangaben					
	Kabelaufbau	Produktgewicht [g]	Kabellänge [m]	Typ	Teile-Nr.
	[mm ²]				
	2x0,25	49	2,5	KRP-1-24-2,5	165 612
	2x0,25	94	5	KRP-1-24-5	165 613

Elektrische Verbindungstechnik, für Einzelanschluss

 


FESTO

Datenblatt – KRP

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

KRP-...

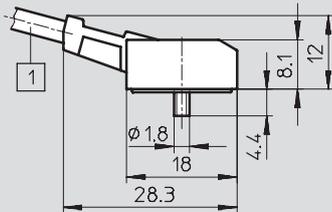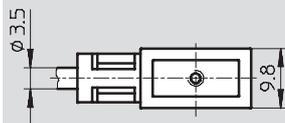

- 1 2-adriges Kabel 2,5 m oder 5 m (2x0,25 mm²)
- 2 Bezeichnungsfeld
- 3 Befestigungsschraube (EJOT-PT-KB, 18x9, Kopf- \varnothing 3,9)