

# Schutzschläuche

**FESTO**



# Schutzschläuche


Datenblatt

FESTO

## Schutzschlauch MKV-PG für Kunststoffschlauch

Werkstoff:

Polyvinylchlorid, Federstahl  
Schutz von pneumatischen und elektrischen Leitungen.  
Flexibel, dehn- und stauchbar, wasserdicht sowie weitgehend öl- und säurebeständig.

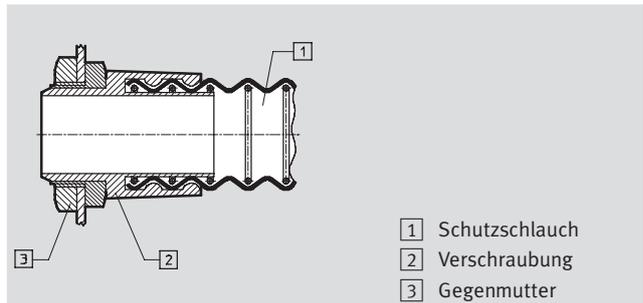

- 1 Schutzschlauch
- 2 Verschraubung
- 3 Gegenmutter


Bestellangaben							
für Vielfachstecker	max. Schlauchanzahl bei NW 4	Innen-Ø x Außen-Ø [mm]	max. Biegeradius +10% [mm]	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	PE* [m]
–	3	15x19	19	215	7 404	MKV-PG-13,5	50
KSV-5	5	21x27	27	300	7 549	MKV-PG-21	50
KSV-8	8	29x36	36	470	7 550	MKV-PG-29	25
KSV-16-B	16	38x45	45	680	7 147	MKV-PG-36	25
KSV-32-B	32	48x56	56	1 075	7 148	MKV-PG-48	25

\* Packungseinheit

## Schutzschlauch-Verschraubung MKVV

Gegenmutter MKVM für Kunststoffschlauch

Werkstoff:  
Kunststoff

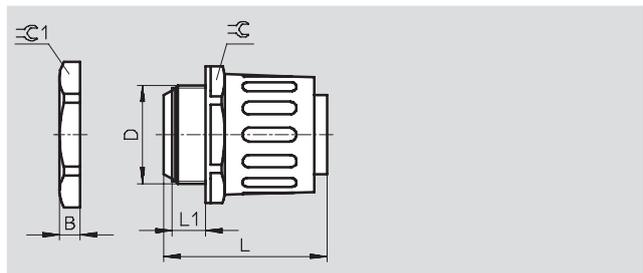

Abmessungen					
Anschluss D	B	L	L1	±C	±C 1
Pg 13,5	5,4	42	10	24	27
Pg 21	7	58	11	35	36
Pg 29	7,5	59	12	45	46
Pg 36	8,5	62,5	12	54	60
Pg 48	8,5	68	15	65	70

Bestellangaben – Schutzschlauch-Verschraubung			
für Schutzschlauch	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
Pg 13,5	7	19 113	MKVV-PG-13,5-B
Pg 21	27	19 114	MKVV-PG-21-B
Pg 29	50	19 115	MKVV-PG-29-B
Pg 36	21	19 116	MKVV-PG-36-B
Pg 48	35	19 117	MKVV-PG-48-B

Bestellangaben – Gegenmutter			
für Schutzschlauch	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
Pg 13,5	1	7 411	MKVM-PG-13,5
Pg 21	4	9 691	MKVM-PG-21
Pg 29	6	9 692	MKVM-PG-29
Pg 36	12	7 413	MKVM-PG-36
Pg 48	13	7 414	MKVM-PG-48

- - Hinweis  
Der Schutzschlauch MKV kann mit dem Vielfachstecker KSV kombiniert werden.  
➔ Internet: ksv

- - Hinweis  
Weitere Schutzschläuche bei Installationselementen für die Handhabungs- und Montagetechnik. ➔ Internet: mkr, mkg