



Optische Anzeige  
Typ OH-22 grün  
OH-22 rot  
OH-22 gelb  
OH-22 blau

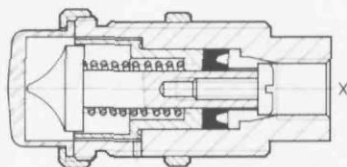

Dieses Anzeigergerät spricht an, wenn in einer Leitung ein Druck von mehr als 1,5 bar vorhanden ist. Es eignet sich zur Kontrolle und Anzeige des Betriebszustands. Bei Betätigung ragt in der Sichtkappe eine farbige Hülse hervor, die wegen der günstigen Optik und einer eingebauten Spiegelfläche von allen Seiten deutlich sichtbar ist.

Ausführung: Aluminium eloxiert,  
Schrifthöhe 6 mm

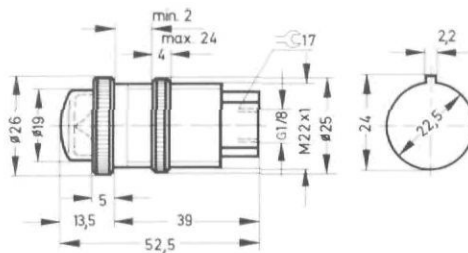

Bestellbezeichnung	Teile-Nr./Typ	4600 OH-22 blau	4601 OH-22 gelb	4237 OH-22 grün	4131 OH-22 rot
Medium		gefilterte, geölte oder gefilterte, nicht geölte Druckluft			
Bauart		Reflexionsprinzip			
Befestigungsart		Fronttafeleinbau (Einbau- $\varnothing$ 22,5 mm)			
Anschluß		G $\frac{1}{8}$			
Druckbereich		1,5 bis 8 bar			
Anzeigefarben		blau	gelb	grün	rot
Sichtwinkel		> 180° (räumlich)			
Anzeigefrequenz max.		25 Hz (wegen Erwärmung kurzfristig)			
Temperaturbereich		bis +45° C			
Werkstoffe		Gehäuse: Polyamid; Dichtungen: Perbunan			
Gewicht		0,025 kg			