 




Optische Anzeige
Typ OH-8



Dieses Anzeigegerät spricht an, wenn in einer Leitung ein Druck von mehr als 1,2 bar herrscht. Es eignet sich zur Kontrolle und Anzeige des Betriebszustands. Bei Betätigung ragt in der Sichtkappe eine farbige Hülse hervor, die wegen der günstigen Optik und einer eingebauten Spiegelfläche von allen Seiten deutlich sichtbar ist.

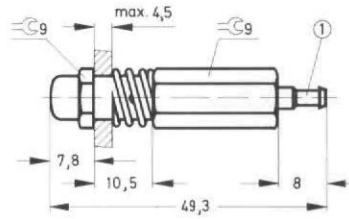

 ① Stecknippel für Kunststoffschlauch NW 3



Bestellbezeichnung	Teile-Nr./Typ	10088 OH-8 rot	10089 OH-8 grün	10090 OH-8 blau	10091 OH-8 gelb
Medium		gefilterte, nicht geölte Druckluft			
Bauart		Reflexionsprinzip			
Befestigungsart		Fronttafeleinbau (Einbau- \varnothing 8,2 mm)			
Anschluß		Stecknippel für Kunststoffschlauch NW 3			
Druckbereich		1,2 bis 8 bar			
Anzeigefarben		rot	grün	blau	gelb
Sichtwinkel		180° (räumlich)			
Gegendruck am Kolben (Nippelbohrung)		3 N			
Temperaturbereich		-10 bis +60° C			
Werkstoffe		Ms verchromt, Kunststoff			
Gewicht		0,010 kg			