


# Elektrische Verbindungstechnik, für Spannungsversorgung

Datenblatt – PS1-SAC-...

- Stecker für Spannungsversorgung, 10-polig oder 30-polig
- einzeln oder als Set
- einfacher Kabelanschluss durch Klemmtechnik

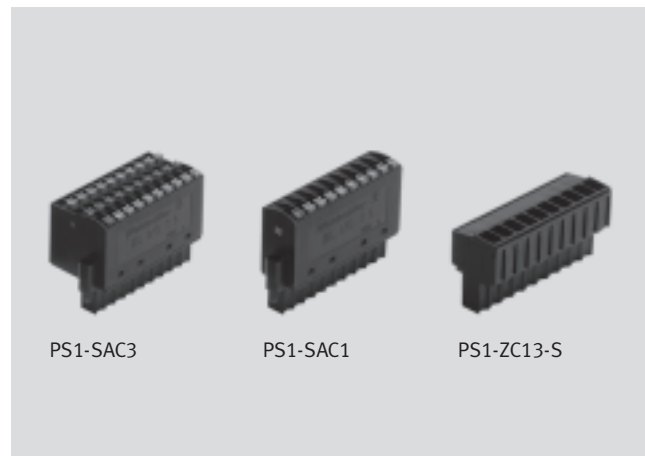


Allgemeine Technische Daten	
Typ	PS1-SAC-.../SEA-KL-...
Befestigungsart	2 Schrauben M2x7
max. Aderquerschnitt [mm <sup>2</sup> ]	0,08 ... 0,75
Betriebsspannungsbereich [V AC]	50
Werkstoff-Info Gehäuse	Polybutylenterephthalat
Umgebungstemperatur [°C]	-20 ... +100

Bestellangaben					
	Elektrischer Anschluss	Strombelastbarkeit [A]	Produktgewicht [g]	Typ	Teile-Nr.
	Dose 10-polig, Klemmleiste 10-polig	4	14	<b>PS1-SAC10-10POL</b>	<b>197 159</b>
	Dose 10-polig, Klemmleiste 10-polig	4	40	<b>PS1-SAC11-10POL+LED</b>	<b>197 160</b>
	Dose 10-polig, Klemmleiste 30-polig	0,5	25	<b>PS1-SAC30-30POL</b>	<b>197 161</b>
	Dose 10-polig, Klemmleiste 30-polig	0,5	25	<b>PS1-SAC31-30POL+LED</b>	<b>197 162</b>
	Dose 10-polig, Klemmleiste 10/30-polig	0,5/4	71	<b>SEA-KL-SAC10/30</b>	<b>526 256</b>
	Schraubklemmdose 10-polig	4	37	<b>PS1-ZC13-10POL-SCHRAUBKL</b>	<b>160 800</b>

## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

### PS1-SAC10-10POL

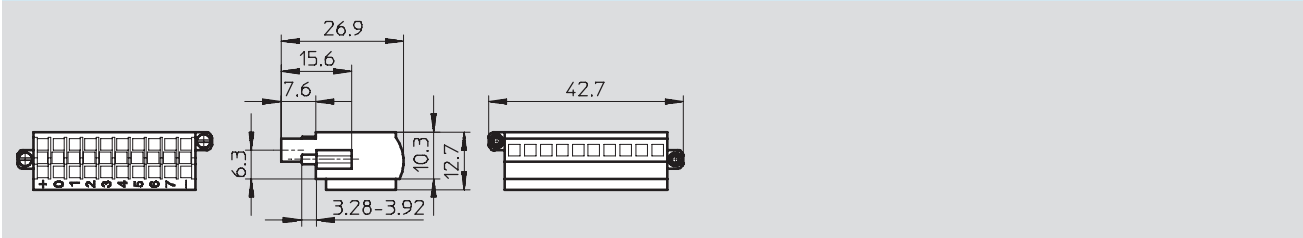

### PS1-SAC30-30POL

