

Steckverschraubungen

FESTO




- Einfaches und sicheres Stecken und Lösen
- mit R-, G-, und metrischem Gewinde
- Variantenreich:
Standard, Baugröße Mini, Metall,
Edelstahl, flammhemmend
- QSM-B und QS-B zu attraktiven
Preisen
durch größere
Verpackungseinheiten

Ausgewählte Typen nach
ATEX-Richtlinie für explosionsfähige
Atmosphären
→ www.festo.com/de/ex

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Merkmale

FESTO

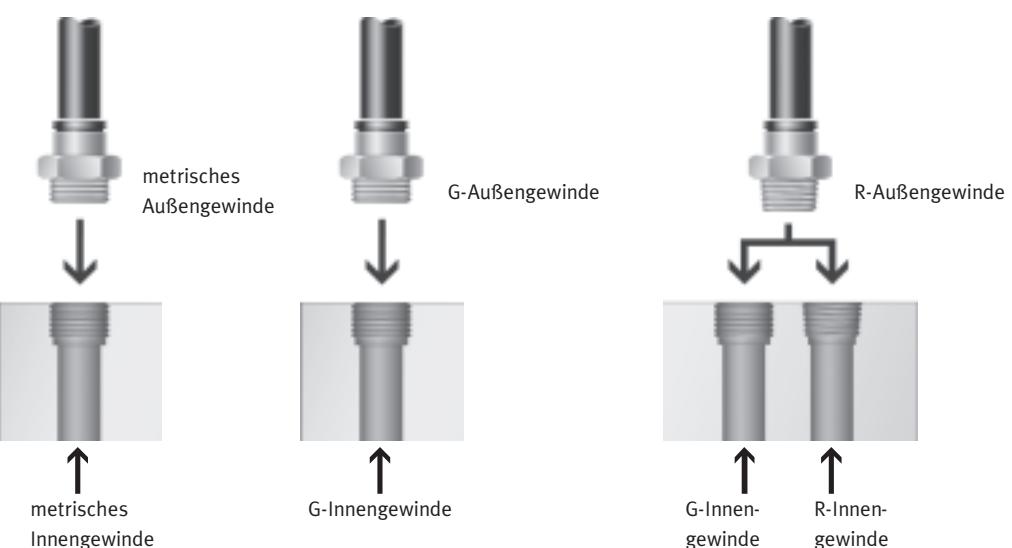Anwendung	Einfach stecken – fertig	Absolute Sicherheit	Die unverlierbare Dichtung
	 <p>Über die rostfreie Stahlkralle wird der Schlauch ohne Beschädigung der Oberfläche gehalten. Schwingungen und Druckstöße werden absorbiert.</p> <p>Das Lösen des Schlauches erfolgt durch einfaches Niederdrücken des blauen Lösungsringes.</p> <p>Der Schlauch Außendurchmesser ist zur besseren Zuordnung auf dem Lösering angegeben.</p>	 <p>Der Dichtring aus Nitrilkautschuk garantiert absolute Dichtheit zwischen den Normschläuchen und Verschraubungskörper.</p> <p>Der Normschlauch ist zusammen mit der Festo Steckverbindung für Druckluft und Vakuum geeignet.</p>	 <p>Alle Messingteile der Festo Steckverschraubungen sind durch eine Nickelbeschichtung oberflächenvergütet und besitzen damit eine hohe Korrosionsbeständigkeit.</p> <p>Die kegeligen R-Gewinde nach ISO sind mit einer selbstabdichtenden PTFE-Beschichtung versehen und gewährleisten eine Wiederverwendung bis zu fünfmal ohne zusätzliche Dichtungselemente.</p>
360° schwenkbar		360° rotierend, mit Kugellager	
	<p>Ausrichten bei der Montage. Ausgleich der Schlauchbewegung in der Anwendung.</p>		<p>Rotierende Bewegung in der Anwendung bis max. 500 U/min zulässig.</p>
Welche Verschraubung passt in welches Gewinde?			
Metrisches Gewinde <ul style="list-style-type: none"> Gewinde sind mit G-Gewinden vergleichbar und werden in metrisch zylindrische Gewinde montiert Dichtigkeit wird durch einen gekammerten O-Ring gewährleistet. 	G-Gewinde nach DIN ISO 228-1 <ul style="list-style-type: none"> kürzeres Gewinde konstante Einbautiefe austauschbarer Dichtring stirnseitige Abdichtung mehrmales wiederverwendbar durch austauschbaren Dichtring. 	R-Gewinde nach DIN 2999-1 und ISO 7/1 <ul style="list-style-type: none"> selbstsicherndes Gewinde Abdichtung auf dem Gewinde keine zusätzliche Dichtfläche erforderlich kleinere Einbaumaße, da kein Absatz für Dichtfläche bis zu 5 mal wiederverwendbar. 	

Steckverschraubungen QS, Quick Star

FESTO

Merkmale

Steckverschraubung QSM Quick Star, Mini



Kleinbauende Steckverschraubung für höchste Packungsdichte auf kleinstem Einbauraum. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.

Schlauch-Außen-Ø 3, 4 und 6 mm mit Anschlussgewinde M3, M5, M7, R $\frac{1}{8}$ und G $\frac{1}{8}$.

Steckverschraubung QS Quick Star



Breite Auswahl an Steckverschraubungen für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.

Schlauch-Außen-Ø 4, 6, 8, 10, 12 und 16 mm mit Anschlussgewinde von R $\frac{1}{8}$... R $\frac{1}{2}$ und G $\frac{1}{8}$... G $\frac{1}{2}$.

Steckverschraubung QSM-B Quick Star, Mini



Kleinbauende Steckverschraubung für höchste Packungsdichte auf kleinstem Einbauraum. Für Kernfunktionen in der Pneumatik mit einem Temperaturbereich bis 60 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.

Schlauch-Außen-Ø 3, 4 und 6 mm mit Anschlussgewinde M3, M5, M7, R $\frac{1}{8}$ und G $\frac{1}{8}$.

Steckverschraubung QS-B Quick Star



Steckverschraubungen für Kernfunktionen in der Pneumatik mit einem Temperaturbereich bis 60 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.

Schlauch-Außen-Ø 4, 6, 8, 10, 12 und 16 mm mit Anschlussgewinde von R $\frac{1}{8}$... R $\frac{1}{2}$.

Steckverschraubung QS-F Quick Star, Metall



Vollmetallsteckverschraubung mit verchromter Oberflächenvergütung. Hohe Korrosionsbeständigkeit KBK3 und Chemikalienresistenz mit Zulassung in der Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 150 °C und einem Druckbereich bis 16 bar.

Schlauch-Außen-Ø 4, 6, 8, 10 und 12 mm mit Anschlussgewinde M5, M7 und G $\frac{1}{8}$... G $\frac{1}{2}$.

Steckverschraubung CRQS Quick Star, Edelstahl



Edelstahlsteckverschraubung. Höchste Korrosionsbeständigkeit KBK4 und Chemikalienresistenz mit Zulassung in der Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 120 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.

Schlauch-Außen-Ø 4, 6, 8, 10, 12 und 16 mm mit Anschlussgewinde M5 und R $\frac{1}{8}$... R $\frac{1}{2}$.

Steckverschraubung QS-V0 Quick Star, flammhemmend



Flammhemmende Steckverschraubung für den Einsatz in allen brandgefährdeten Bereichen, wie zum Beispiel Schweißanlagen in der Automobilindustrie, sowie Gebäudebau. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 60 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.

Schlauch-Außen-Ø 6, 8, 10 und 12 mm mit Anschlussgewinde R $\frac{1}{8}$... R $\frac{1}{2}$ und G $\frac{1}{8}$... G $\frac{1}{2}$.


Steckverschraubungen QS, Quick Star

Technische Daten

FESTO

Werkstoffe

Funktionsschnitt

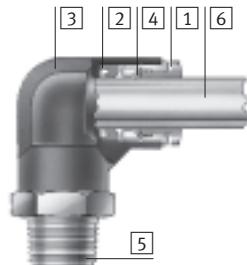

	Mini QSM Standard QS	Mini QSM-B Standard QS-B
[1] Lösering	Polyacetal	Polyacetal
[2] Schlauchdichtung	Nitrilkautschuk	Nitrilkautschuk
[3] Gehäuse	Polybutylenterephthalat Messing vernickelt	Polybutylenterephthalat Messing vernickelt
[4] Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei	hochlegierter Stahl rostfrei
[5] Gewindestück	Messing vernickelt	Messing vernickelt M3: Edelstahl
[6] Kunststoffschlauch, außenkalibriert	PAN PEN PUN PUN-H PUN-E	PAN PEN PUN PUN-H PUN-E
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform	RoHS konform

	Metall QS-F	Edelstahl CRQS	flammhemmend QS-V0
[1] Lösering	Messing vernickelt/ chrombeschichtet	hochlegierter Stahl rostfrei	Polybutylenterephtha- lat (flammhemmend ausgerüstet)
[2] Schlauchdichtung	Fluorkautschuk	Fluorkautschuk	Nitrilkautschuk
[3] Gehäuse	Messing vernickelt/ chrombeschichtet	hochlegierter Stahl rostfrei	Polybutylenterephtha- lat (flammhemmend ausgerüstet)
[4] Schlauchklemmsegment	Edelstahl	hochlegierter Stahl rostfrei	Edelstahl
[5] Gewindestück	Messing vernickelt/ chrombeschichtet (Gewindedichtung Fluorkautschuk)	hochlegierter Stahl rostfrei	Messing vernickelt
[6] Kunststoffschlauch, außenkalibriert	PAN PFAN PUN PUN-H PUN-V0 PLN	PFAN PUN-H PLN PUN-V0	PAN-V0
Werkstoff-Hinweis	–	RoHS konform	–

Schlauch-Einstecktiefe



Schlauch-Außen-Ø [mm]	3	4	6	8	10	12	16
Mini QSM	9,5	11,5	12	–	–	–	–
Standard QS	–	15 (QSW: 12)	17 (QSW: 12)	18	20,5	23,5	24,5
Mini QSM-B	–	11,5	12	–	–	–	–
Standard QS-B	–	14,9	16,9	18,3	20,7	23,2	–

Steckverschraubungen QS, Quick Star

FESTO

Technische Daten

Empfohlenes Anziehdrehmoment/Einschraubtiefe



Bei Steckverschraubungen Quick Star mit Innensechskant ist darauf zu achten, dass der Innensechskant-Schlüssel beim Ein-

schrauben nicht zu tief durch die Verschraubung geführt wird, damit dahinterliegende Teile nicht beschädigt werden.

	- Hinweis
	<p>Bei Funktionsabgängen, die im Gewinde verlaufen, können durch zu tiefes Einschrauben des Anschlussgewindes Funktionsstörungen auftreten. Deshalb sollten unbedingt die Einschraubtiefe bzw. die empfohlenen Anziehdrehmomente eingehalten werden. Wird das empfohlene Anziehdrehmoment um mehr als 50 % überschritten, können Beschädigungen auftreten.</p>

Anschlussgewinde	Anziehdrehmoment [Nm]	ca. Einschraubtiefe [mm]
M-Gewinde		
M3	0,7	2,5
M5	1,5	3
M7	2	5,5
R-Gewinde		
R1/8	7	4
R1/4	12	6
R3/8	22	6,5
R1/2	28	8
G-Gewinde		
G1/8	10	4,6
G1/4	15	6,6
G3/8	25	8,1
G1/2	40	11,1

Betriebs- und Umweltbedingungen

	Mini QSM	Standard QS	Mini QSM-B	Standard QS-B
Temperaturabhängiger Betriebsdruck [bar]	-0,95 ... +14		-0,95 ... +10	
Umgebungstemperatur [°C]	-10 ... +80		-10 ... +60	
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	1		1	
Zulassung	Germanischer Lloyd		Germanischer Lloyd	

	Metall QS-F	Edelstahl CRQS	flammhemmend QS-V0
Temperaturabhängiger Betriebsdruck [bar]	-0,95 ... +16	-0,95 ... +10	-0,95 ... +10
Umgebungstemperatur [°C]	0 ... 150 (-20 ... +150) ²⁾	-15 ... +120	0 ... 60
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	3	4	2
Lebensmittel-Zulassung	FDA	-	-
Zulassung	Germanischer Lloyd	Germanischer Lloyd	Germanischer Lloyd
	-	-	UL - Recognized (OL)

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 1 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit geringer Korrosionsbeanspruchung. Transport- und Lagerschutz. Teile ohne vorrangig dekorative Anforderung an die Oberfläche z. B. im nicht sichtbaren Innenbereich oder hinter Abdeckungen.

Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industrieüblichen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.

Korrosionsbeständigkeitsklasse 3 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit starker Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile im direkten Kontakt zur umgebenden industrieüblichen Atmosphäre bzw. Medien, wie Lösungsmittel und Reiniger, mit vorrangig funktioneller Anforderung an die Oberfläche.

Korrosionsbeständigkeitsklasse 4 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit besonders starker Korrosionsbeanspruchung. Teile im Bereich aggressiver Medien, z. B. Lebensmittel- oder chemische Industrie. Diese Anwendungen sind gegebenenfalls durch Sonderprüfungen mit den Medien abzusichern.

2) Wertebereich in Klammern für Steckverschraubungen QS-F in Verbindung mit Schlauch PLN.

Steckverschraubungen QS, Quick Star


FESTO

Technische Daten

Betriebsdruck p in Abhängigkeit von der Temperatur t


Mini QSM

Standard QS

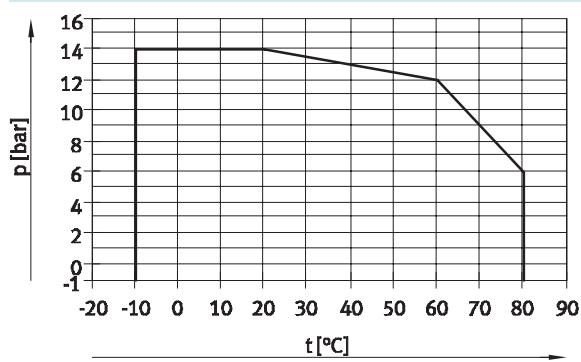

Mini QSM-B

Standard QS-B

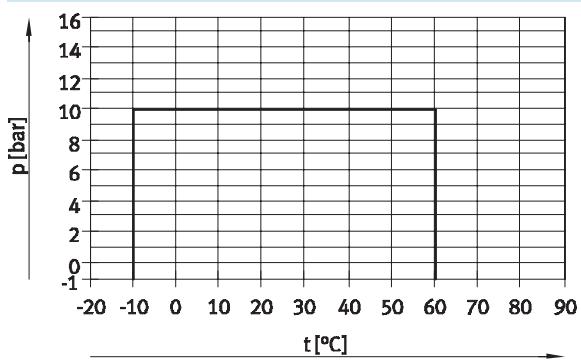

Steckverschraubungen QS, Quick Star

FESTO

Technische Daten

Kombinationsmöglichkeiten Steckverschraubung/Schlauch								
Typ	Gewinde	Schlauch-Außen-Ø [mm]						
		3	4	6	8	10	12	16
Mini QSM	M3	++	+	-	-	-	-	-
	M5	+	++	+	-	-	-	-
	M6	-	++	-	-	-	-	-
	M7	-	+	++	-	-	-	-
	M8	-	-	++	-	-	-	-
	R1/8	-	+	++	-	-	-	-
	G1/8	-	+	++	-	-	-	-
Standard QS	M5	-	++	+	-	-	-	-
	R1/8	-	+	++	+	+	-	-
	R1/4	-	+	+	+	+	+	-
	R3/8	-	-	+	+	++	+	+
	R1/2	-	-	-	-		++	
	G1/8	-	+	++	+	-	-	-
	G1/4	-	-	+	++	+	+	-
	G3/8	-	-	-	+	++	+	+
	G1/2	-	-	-	-	-	++	+
Mini QSM-B	M3	++	+	-	-	-	-	-
	M5	+	++	+	-	-	-	-
	M7	-	+	++	-	-	-	-
Standard QS-B	R1/8	-	+	++	+	+	-	-
	R1/4	-	+	+	++	+	+	-
	R3/8	-	-	+	+	++	+	+
	R1/2	-	-	-	-	+	++	+
flammhemmend QS-V0	R1/8	-	-	++	+	-	-	-
	R1/4	-	-	+	++	+	+	-
	R3/8	-	-	-	+	++	+	-
	R1/2	-	-	-	-	+	++	-
	G1/8	-	-	++	+	-	-	-
	G1/4	-	-	+	++	+	+	-
	G3/8	-	-	-	+	++	+	-
	G1/2	-	-	-	-	+	++	-
Metall QS-F	M5	-	++	+	-	-	-	-
	M7	-	+	++	-	-	-	-
	G1/8	-	+	++	+	-	-	-
	G1/4	-	-	+	++	+	-	-
	G3/8	-	-	-	+	++	+	-
	G1/2	-	-	-	-	+	++	-
Edelstahl CRQS	M5	-	++	+	-	-	-	-
	R1/8	-	-	++	+	-	-	-
	R1/4	-	-	-	++	+	-	-
	R3/8	-	-	-	-	++	+	-
	R1/2	-	-	-	-	-	++	+

+ Mögliche Kombination Gewinde/Schlauch-Außen-Ø

++ Optimale Kombination (bez. Durchfluss) Gewinde/Schlauch-Außen-Ø

Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

Lieferübersicht

FESTO

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1					Anschluss D2	→ Seite/ Internet	
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø			
Gerade Form										
		M3	–	–	–	–	3, 4	26		
		M5					3, 4, 6			
		M6					6			
		M3	–	–	–	–	3, 4	27		
		M5					3, 4, 6			
		M7	R1/8	G1/8	–	–	4, 6			
		M3	–	–	–	–	3, 4	28		
		M5					3, 4, 6			
		M7					6			
		M3	–	–	–	–	3, 4	29		
		M5					3, 4			
		M6x0,75	–	–	–	–	4	29		
		M8x0,75					6			
		–	–	–	3	–	3	30		
					4		4			
					6		6			
		–	–	–	4	–	3	30		
					6		4			
		–	–	–	3	–	–	30		
					4					
					6					
		–	–	–	3	–	–	31		
		–	–	–	–	4	3	31		
						6	4			
		–	–	–	–	3	–	31		

Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

FESTO


Lieferübersicht

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1					Anschluss D2	→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø		
L-Form									
		QSML	L-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant						
				M3	–	–	–	3, 4	32
				M5				3, 4, 6	
		QSMLL	L-Lang-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant	M7	R1/8	G1/8		4, 6	
				M3	–	–	–	3, 4	33
				M5				3, 4, 6	
		QSMLV-...-I	L-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Innensechskant	M7	R1/8	G1/8		4, 6	
				M5	–	–	–	3, 4	34
				M7				4, 6	
		QSMLLV-...-I	L-Lang-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Innensechskant	M5	–	–	–	3, 4	34
				M7				4, 6	
L-Steckverbindung									
		QSML		–	–	–	3	35	
							4		
							6		
		QSML-...H	L-Steckverbindung mit Steckhülse	–	–	–	3	35	
							4		
							6		
		QSML-...H reduzierend		–	–	–	4	35	
							6		
T-Form									
		QSMT	T-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant	M3	–	–	–	3, 4	36
				M5				3, 4, 6	
				–	R1/8	G1/8		4, 6	
		QSMTL		M3	–	–	–	3, 4	37
				M5				3, 4, 6	
				–	R1/8	G1/8		4, 6	
		QSMT	T-Steckverbindung	–	–	–	3	38	
							4		
							6		
		QSMT reduzierend		–	–	–	4	38	
							6		
X-Form									
		QSMX	X-Steckverbindung	–	–	–	3	39	
							4		
							6		

Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

Lieferübersicht

 FESTO

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1					Anschluss D2	→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø		
Y-Form	Y-Steckverbindung								39
		QSMY	-	-	-	3 4 6	-	3 4 6	
		QSMY reduzierend	-	-	-	4 6	-	3 4	39

Steckverschraubungen QS, Quick Star

FESTO

Lieferübersicht

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1					Anschluss D2		→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	
Gerade Form										
		QS	-	R1/8	G1/8	-	-	4, 6, 8, 10 ¹⁾	-	40
				R1/4	G1/4			4 ¹⁾ , 6, 8, 10, 12		
				R3/8	G3/8			6 ¹⁾ , 8, 10, 12, 16		
				R1/2	G1/2			10 ¹⁾ , 12, 16		
		QS-...-I	-	R1/8	G1/8	-	-	4, 6, 8, 10 ¹⁾	-	42
				R1/4	G1/4			6, 8, 10, 12 ¹⁾		
				R3/8	G3/8			8, 10, 12		
				R1/2	G1/2			10 ¹⁾ , 12		
	Steckverschraubung – Innengewinde mit Außensechskant									
		QSF	-	-	G1/8	-	-	4, 6, 8	-	43
					G1/4			4, 6, 8, 10, 12		
					G3/8			6, 8, 10, 12		
					G1/2			12, 16		
		QS	-	-	-	4	-	4	-	44
						6		6		
						8		8		
						10		10		
		QS reduzierend	-	-	-	12	-	12	-	44
						16		16		
						6		4		
						8		4, 6		
	Schott-Steckverbindung									
		QSS	-	-	-	4	-	-	-	45
						6		-		
						8		-		
						10		-		
						12		-		
		QSS-...-F	-	-	-	4	-	-	-	45
						6		-		
						8		-		
						10		-		
						12		-		
	Schott-Steckverbindung mit Innengewinde									
		QSSF	-	-	-	G1/8	-	-	-	46
						G1/4		-		
						G3/8		-		
						G1/2		-		
						-		-		

1) Nur in Verbindung mit R-Gewinde

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Lieferübersicht

FESTO

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1					Anschluss D2		→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	
Gerade Form	Steckkappe									
Steckverbindung mit Steckhülse										
Steckhülse										
Blindstopfen										
L-Form										
L-Steckverschraubung 360° schwenkar – Außengewinde mit Außensechskant										
L-Lang-Steckverschraubung 360° schwenkar – Außengewinde mit Außensechskant										
L-Steckverschraubung – Innengewinde mit Außensechskant										

1) Nur in Verbindung mit R-Gewinde
2) Nur in Verbindung mit G-Gewinde

Steckverschraubungen QS, Quick Star

FESTO

Lieferübersicht

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1					Anschluss D2		→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	
L-Form										
		-	R1/8	G1/8	-	-	6, 8	-	54	
			R1/4	G1/4			6, 8, 10			
			R3/8	G3/8			8, 10, 12			
			R1/2	G1/2			12			
L-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant										
		M5	-	-	-	-	6	-	55	
			-	R1/8	G1/8	-	4, 6, 8	-		
			-	R1/4	G1/4		6, 8, 10			
			-	R3/8	G3/8		8, 10, 12			
			-	R1/2	G1/2		12, 16			
Mehracherverteiler 360° schwenkbar – 2fach										
		-	R1/8	G1/8	-	-	4, 6, 8	-	qslv	
			-	R1/4	G1/4		6, 8, 10			
			-	R3/8	G3/8		8, 10, 12			
			-	R1/2	G1/2		12			
Mehracherverteiler 360° schwenkbar – 3fach										
		-	R1/8	G1/8	-	-	4, 6, 8	-	qslv	
			-	R1/4	G1/4		6, 8, 10			
			-	R3/8	G3/8		8, 10, 12			
			-	R1/2	G1/2		12			
Mehracherverteiler 360° schwenkbar – 4fach										
		-	R1/8	G1/8	-	-	4, 6, 8	-	qslv	
			-	R1/4	G1/4		6, 8, 10			
			-	R3/8	G3/8		8, 10, 12			
			-	R1/2	G1/2		12			
Mehracherverteiler 360° schwenkbar – 6fach										
		-	R1/8	G1/8	-	-	4, 6, 8	-	qslv	
			-	R1/4	G1/4		6, 8, 10			
			-	R3/8	G3/8		8, 10, 12			
			-	R1/2	G1/2		12			
Mehracherverteiler 360° schwenkbar – 4 Abgänge										
		-	R1/8	G1/8	-	-	4, 6	-	qsq	
			-	R1/4	G1/4		4, 6			
		-	-	-	6	-	4	-	qsq	
			-	-	8		6			

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Lieferübersicht

FESTO



Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1					Anschluss D2		→ Seite/ Internet	
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø		
L-Form											
		L-Steckverbindung									
			QSL	-	-	-	4 6 8 10 12 16	-	-	57	
		L-Steckverbindung mit Steckhülse									
			QSL-...H	-	-	-	-	4 6 8 10 12	4 6 8 10 12	58	
			QSL-...H reduzierend	-	-	-	-	6 8 10 12	4 6 8 10	58	
			QSL-...HL lange Steck- hülse	-	-	-	-	4 6 8 10 12	4 6 8 10 12	58	
T-Form											
		T-Steckverschraubung 360° schwenbar – Außengewinde mit Außensechskant									
			QST	-	R1/8 R1/4 R3/8 R1/2	G1/8 G1/4 G3/8 G1/2	-	-	4, 6, 8, 10 ¹⁾ 4 ¹⁾ , 6, 8, 10, 12 6 ¹⁾ , 8, 10, 12, 16 10, ¹⁾ 12, 16	-	59
		T-Steckverbindung									
			QST	-	-	-	4 6 8 10 12 16	-	4 6 8 10 12 16	61	
			QST reduzierend	-	-	-	6 8 10 12 16	-	4 4, 6 6, 8 8, 10 12	61	

1) Nur in Verbindung mit R-Gewinde

Steckverschraubungen QS, Quick Star

FESTO

  Lieferübersicht

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1				Anschluss D2		Anschluss D3		→ Seite/ Internet	
			R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø			
T-Form	Mehrfachverteiler 360° schwenkbar – 3 Abgänge										qst	
		QST3	R 1/8	G 1/8	-	-	6	-	4			
			R 1/4	G 1/4			8		6			
			R 3/8	G 3/8			10		8			
		QST3 reduzierend	-	-	6	-	6	-	4			
			-	-	8		8		6			
			-	-	10		10		8			
T-Form	T-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außen- und Innengewinde mit Außensechskant										62	
		QSTF	-	R 1/8	G 1/8	-	-	4, 6, 8	-	62		
			-	R 1/4	G 1/4			6, 8, 10				
			-	R 3/8	G 3/8			8, 10, 12				
			-	R 1/2	G 1/2			12				
	T-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant										63	
		QSTL	-	R 1/8	G 1/8	-	-	4, 6, 8	-	63		
			-	R 1/4	G 1/4			6, 8, 10				
			-	R 3/8	G 3/8			8, 10, 12				
			-	R 1/2	G 1/2			12, 16				
W-Form	Steckverschraubung – Außengewinde mit Außensechskant										65	
		QSW	-	R 1/8	-	-	-	4, 6, 8	-	65		
			-	R 1/4	-			6, 8, 10				
			-	R 3/8	-			10, 12				
			-	R 1/2	-			12, 16				
	Steckverbindung mit Steckhülse										65	
		QSW-HL	-	-	-	-	-	4	4	65		
			-	-	-			6	6			
			-	-	-			8	8			
			-	-	-			10	10			
			-	-	-			12	12			
X-Form	X-Steckverbindung										66	
		QSX	-	-	-	-	-	8	-	66		
			-	-	-			10				
			-	-	-			12				

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Lieferübersicht

FESTO


Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1					Anschluss D2		→ Seite/ Internet				
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø					
Y-Form														
		QSY	M5	-	-	-	-	4, 6	-	67				
			-	R 1/8	G 1/8			4, 6, 8						
			-	R 1/4	G 1/4			4 ¹⁾ , 6, 8, 10						
			-	R 3/8	G 3/8			8, 10, 12						
			-	R 1/2	G 1/2			12						
Y-Steckverbindung														
		QSY	-	-	-	4	-	4	-	69				
			-	-	-			6						
			-	-	-			8						
			-	-	-			10						
			-	-	-			12						
			-	-	-	16	-	16	-	69				
			-	-	-			4						
			-	-	-			4, 6						
			-	-	-			6, 8						
			-	-	-			8, 10						
Y-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant														
		QS YL	-	R 1/8	G 1/8	-	-	4, 6, 8	-	71				
			-	R 1/4	G 1/4			6, 8, 10						
			-	R 3/8	G 3/8			8, 10, 12						
			-	R 1/2	G 1/2			12						
			-	-	-			-						
Y-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Innen- und Außengewinde mit Außensechskant														
		QS YLV	-	R 1/8	G 1/8	-	-	6	-	72				
			-	R 1/4	G 1/4			8						
			-	R 3/8	G 3/8			10						
			-	R 1/2	G 1/2			12						
			-	-	-			-						
Lösegabel														
		QSO	Quick-Out-Lösehilfe für QS-Steckverschraubungen											

1) Nur in Verbindung mit R-Gewinde

Steckverschraubungen QSM-B, Quick Star, Mini

FESTO

 Lieferübersicht

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1	Anschluss D2	➔ Seite/ Internet	
			M-Gewinde	R-Gewinde	Schlauch-Außen-Ø	
Gerade Form						
	QSM-B	Steckverschraubung – Außengewinde mit Außensechskant		–	3, 4	
		M3	3, 4, 6			
		M5	R ¹ / ₈	4, 6	74	
		–				
Steckverschraubung – Außengewinde mit Innensechskant						
	QSM-B...-I	M3	–	3, 4	75	
		M5		3, 4, 6		
		M7	R ¹ / ₈	4, 6		
		–		4, 6		
L-Form						
	QSML-B	L-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant		–	3, 4	
		M3			3, 4, 6	
		M5	R ¹ / ₈	4, 6	76	
		M7		4, 6		
T-Form						
	QSMT-B	T-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant		–	3, 4	
		M3			3, 4, 6	
		M5	R ¹ / ₈	4, 6	77	
		–		4, 6		

Steckverschraubungen QS-B, Quick Star

Lieferübersicht

FESTO

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1			Anschluss D2	→ Seite/ Internet				
			M-Gewinde	R-Gewinde	Schlauch-Außen-Ø						
Gerade Form											
Steckverschraubung – Außengewinde mit Außensechskant											
		QS-B	–	R $\frac{1}{8}$ R $\frac{1}{4}$ R $\frac{3}{8}$ R $\frac{1}{2}$	–	4, 6, 8, 10 4, 6, 8, 10, 12 6, 8, 10, 12, 16 10, 12, 16	78				
Steckverschraubung – Außengewinde mit Innensechskant											
		QS-B-...-I	–	R $\frac{1}{8}$ R $\frac{1}{4}$ R $\frac{3}{8}$ R $\frac{1}{2}$	–	4, 6, 8, 10 6, 8, 10, 12 8, 10, 12 10, 12	79				
Steckverbindung											
		QS-B	–	–	4 6 8 10 12 16	4 6 8 10 12 16	80				
		QS-B reduzierend	–	–	6 8 10 12	4 4, 6 6, 8 8, 10	80				
L-Form											
L-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant											
		QSL-B	–	R $\frac{1}{8}$ R $\frac{1}{4}$ R $\frac{3}{8}$ R $\frac{1}{2}$	–	4, 6, 8, 10 4, 6, 8, 10, 12 6, 8, 10, 12, 16 10, 12, 16	81				
L-Lang-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant											
		QSLL-B	–	R $\frac{1}{8}$ R $\frac{1}{4}$ R $\frac{3}{8}$ R $\frac{1}{2}$	–	4, 6, 8 4, 6, 8, 10 6, 8, 10, 12 10, 12	82				
L-Steckverbindung											
		QSL-B	–	–	4 6 8 10 12 16	–	82				
T-Form											
T-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant											
		QST-B	–	R $\frac{1}{8}$ R $\frac{1}{4}$ R $\frac{3}{8}$ R $\frac{1}{2}$	–	4, 6, 8, 10 4, 6, 8, 10, 12 6, 8, 10, 12, 16 10, 12, 16	83				

Steckverschraubungen QS-B, Quick Star

FESTO

Lieferübersicht

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1			Anschluss D2		→ Seite/ Internet	
			M-Gewinde	R-Gewinde	Schlauch-Außen-Ø	Schlauch-Außen-Ø			
T-Form									
		T-Steckverbindung				4	4	84	
			QST-B	–		6	6		
						8	8		
						10	10		
						12	12		
						16	16		
		T-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant				4, 6, 8	85		
			QSTL-B	–		4, 6, 8			
						6, 8, 10, 12			
						10, 12, 16			
Y-Form									
		Y-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant				4, 6	86		
			QSY-B	M5		4, 6, 8			
						4, 6, 8, 10			
						6, 8, 10, 12			
						10, 12			
						–			
		Y-Steckverbindung				4	4	87	
			QSY-B	–		6	6		
						8	8		
						10	10		
						12	12	87	
			QSY-B reduzierend	–		16	16		
						6	4		
						8	4, 6		
						10	6, 8		

Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

FESTO

Lieferübersicht

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1						Anschluss D2		→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch-Außen-Ø	Steck-hülsen-Ø	Schlauch-Außen-Ø	Steck-hülsen-Ø		
Gerade Form											
	QS-F	M5	-	-	-	-	-	4, 6	-	88	
		M7	-	-	-	-	-	4, 6	-		
		-		G1/8				4, 6, 8			
				G1/4				6, 8, 10, 12			
				G3/8				8, 10, 12			
				G1/2				10, 12			
Steckverschraubung – Außengewinde mit Außensechskant											
	QS-F-...-I	M5	-	-	-	-	-	4, 6	-	89	
		M7	-	-	-	-	-	4, 6	-		
		-		G1/8				4, 6, 8			
				G1/4				8, 10			
				G3/8				12			
Steckverschraubung – Innengewinde mit Außensechskant											
	QSF-F	-	-	G1/8	-	-	-	4, 6, 8	-	89	
				G1/4				4, 6, 8			
Schott-Steckverschraubung – Innengewinde mit Außensechskant											
	QSSF-F	-	-	G1/8	-	-	-	4, 6, 8	-	90	
				G1/4				6, 8			
Steckverschraubung mit Steckhülse											
	QS-F-...-H	M5	-	-	-	-	-	4, 6	-	91	
		M7	-	-	-	-	-	4, 6	-		
		-		G1/8				4, 6, 8			
				G1/4				6, 8, 10, 12			
				G3/8				8, 10, 12			
				G1/2				10, 12			
Steckverbindung											
	QS-F	-	-	-	4	-	-	-	-	92	
					6						
					8						
					10						
					12						
		QS-F reduzierend	-	-	6	-	4	-	-		
					8		6				
					12		8				
Schott-Steckverbindung											
	QSS-F	-	-	-	4	-	-	-	-	98	
					6						
					8						
					10						
					12						

Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

FESTO

Lieferübersicht

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1						Anschluss D2		→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø		
Gerade Form	Steckverbindung mit Steckhülse										
			QS-F...H	-	-	-	4 4 6 4 6 8 6 8 10	-	-	6 8 8 10 10 10 12 12 12	92
	Steckhülse										
			QSH-F	-	-	-	-	4 6 8 10 12	-	-	94
			QSH-F reduzierend	-	-	-	-	6 8 12	-	4 6 8	94
	Blindstopfen										
			QSC-F...H	-	-	-	-	4 6 8 10 12	-	-	94
	Verschluss schraube										
			QSC-F...I	M5 M7 -	-	-	-	-	-	-	95

Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

FESTO

Lieferübersicht

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1					Anschluss D2		→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-∅	Steck- hülsen-∅	Schlauch- Außen-∅	Steck- hülsen-∅	
L-Form										
	QLS-F	M5	-	-	-	-	-	4, 6	-	96
		M7		-				4, 6		
		-			G1/8			4, 6, 8		
					G1/4			6, 8, 10, 12		
					G3/8			8, 10, 12		
					G1/2			10, 12		
L-Lang-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant										
	QSLL-F	-	-	G1/8	-	-	4, 6, 8	-	-	97
				G1/4			6, 8, 10, 12			
				G3/8			8, 10, 12			
				G1/2			10, 12			
L-Steckverbindung										
	QLS-F	-	-	-	4	-	-	-	-	98
					6					
					8					
					10					
					12					
T-Form										
	QST-F	M5	-	-	-	-	-	4, 6	-	99
		M7						4, 6		
		-		G1/8				4, 6, 8		
				G1/4				6, 8, 10, 12		
				G3/8				8, 10, 12		
				G1/2				10, 12		
T-Steckverbindung										
	QST-F	-	-	-	4	-	4	-	-	100
					6		6			
					8		8			
					10		10			
					12		12			
	QST-F reduzierend	-	-	-	6	-	4	-	-	100
					8		6			
					10		8			
					12		10			
Y-Form										
	QSY-F	-	-	-	6	-	6	-	-	100
					8		8			
					10		10			
					6	-	4	-	-	
					8		6			
	QSY-F reduzierend	-	-	-	6	-	4	-	-	100
					8		6			
					10		8			

Steckverschraubungen CRQS, Quick Star, Edelstahl

FESTO

Lieferübersicht

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1					Anschluss D2		→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	
Gerade Form										
			CRQS	M5x0,8	–	–	–	4, 6	–	101
				–	R1/8	–	–	4, 6, 8	–	
					R1/4	–	–	6, 8, 10	–	
					R3/8	–	–	10, 12	–	
					R1/2	–	–	12, 16	–	
Steckverbindung										
			CRQS	–	–	–	4	–	4	103
						–	6	–	6	
						–	8	–	8	
						–	10	–	10	
						–	12	–	12	
						–	16	–	16	
Schott-Steckverbindung										
			CRQSS	–	–	–	4	–	4	103
						–	6	–	6	
						–	8	–	8	
						–	10	–	10	
						–	12	–	12	
						–	16	–	16	
L Form										
			CRQSL	M5x0,8	–	–	4	–	4	104
				–	R1/8	–	6	–	6	
					R1/4	–	8	–	8	
					R3/8	–	10	–	10	
					R1/2	–	12	–	12	
						–	16	–	16	
L-Steckverbindung										
			CRQSL	–	–	–	4	–	–	105
						–	6	–	–	
						–	8	–	–	
						–	10	–	–	
						–	12	–	–	
						–	16	–	–	

Steckverschraubungen CRQS, Quick Star, Edelstahl

FESTO

Lieferübersicht

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1						Anschluss D2		→ Seite/ Internet					
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø							
T Form T-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant																
	CRQST	M5x0,8	–	–	–	–	4, 6	–	–	106						
			–	R1/8			6, 8									
				R1/4			8, 10									
				R3/8			10, 12									
				R1/2			12, 16									
T-Steckverbindung																
	CRQST	–	–	–	–	4	–	–	–	107						
						6										
						8										
						10										
						12										
						16										
Y Form Y-Steckverbindung																
	CRQSY	–	–	–	–	4	–	–	–	107						
						6										
						8										
						10										
						12										
						16										

Steckverschraubungen QS-V0, Quick Star, flammhemmend

FESTO

Lieferübersicht

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1						Anschluss D2		→ Seite/ Internet		
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø				
Flammhemmend nach UL94V0 – Für Kunststoffschlauch PAN/PUN-V0													
Gerade Form													
 QS-V0	Steckverschraubung – Außengewinde mit Außensechskant												
	R 1/8	G 1/8											
	R 1/4	G 1/4											
	R 3/8	G 3/8											
	R 1/2	G 1/2											
	Steckverbindung												
L-Form													
 QSL-V0	L-Steckverschraubung – Außengewinde mit Außensechskant												
	R 1/8	G 1/8											
	R 1/4	G 1/4											
	R 3/8	G 3/8											
	R 1/2	G 1/2											
	L-Steckverbindung												
T-Form													
 QST-V0	T-Steckverschraubung – Außengewinde mit Außensechskant												
	R 1/8	G 1/8											
	R 1/4	G 1/4											
	R 3/8	G 3/8											
	R 1/2	G 1/2											
	T-Steckverbindung												

1) Nur in Verbindung mit R-Gewinde




Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

Datenblatt

FESTO

Steckverschraubung QSM

Außengewinde
mit Außensechskant

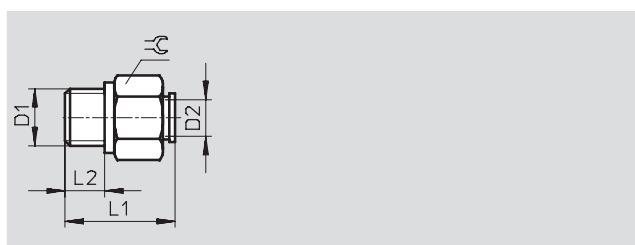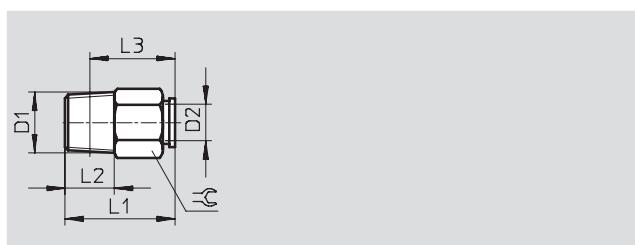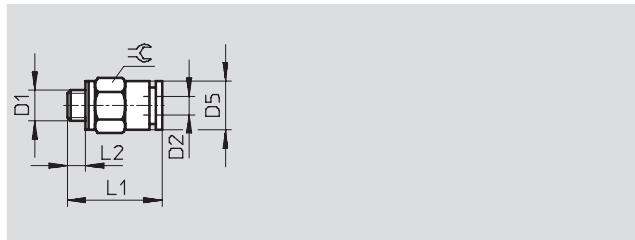

Abmessungen und Bestellangaben										PE*
Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5	L1	L2	L3	=C	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr. Typ	
Metrisches Gewinde mit Dichtring										
M3	0,9	3	7	14	3,3	–	5,5	1,1	153301 QSM-M3-3 130775 QSM-M3-3-100	10 100
	1,1	4	9,8	16,5	3,3	–	8	2,5	153303 QSM-M3-4 130776 QSM-M3-4-100	10 100
M5	2	3	9,8	16,7	3,5	–	8	3,5	153302 QSM-M5-3 130777 QSM-M5-3-100	10 100
	2,2	4	9,8	16,7	3,5	–	8	3,3	153304 QSM-M5-4 130778 QSM-M5-4-100	10 100
	2,1	6	11,8	17,8	3,5	–	10	4,5	153306 QSM-M5-6 130779 QSM-M5-6-100	10 100
M6	2,8	6	11,8	18,0	3,9	–	10	4,8	132600 QSM-M6-6	– Neu 1
R-Gewinde										
R1/8	2,9	4	–	16	8	12	10	6	153305 QSM-1/8-4 130755 QSM-1/8-4-100	10 100
	4,5	6	–	18	8	14	10	6	153307 QSM-1/8-6 130756 QSM-1/8-6-100	10 100
G-Gewinde mit Dichtring										
G1/8	2,9	4	–	16,4	5,1	–	13	9,4	186264 QSM-G1/8-4	10
	2,8	6	–	18,4	5,1	–	13	11	186265 QSM-G1/8-6	10

* Packungseinheit in Stück




Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

FESTO

Datenblatt

Steckverschraubung QSM-...-I

Außengewinde
mit Innensechskant

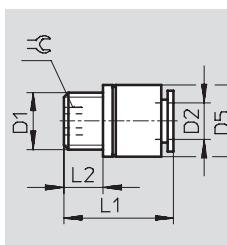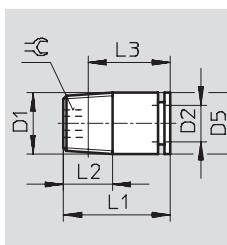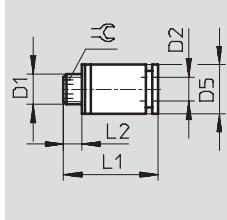

Abmessungen und Bestellangaben											
Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5	L1	L2	L3	=C	Gewicht/Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
Metrisches Gewinde mit Dichtring											
M3	1,6	3	8	16,5	3,3	—	1,5	3	153312	QSM-M3-3-I	10
	1,5	4	8	16,5	3,3	—	1,5	3	153314	QSM-M3-4-I	10
M5	1,9	3	8	16,7	3,5	—	2	3	153313	QSM-M5-3-I	10
	2,5	4	8	16,7	3,5	—	2,5	4	153315	QSM-M5-4-I	10
	2,6	6	9,8	18,3	3,5	—	2,5	5	153317	QSM-M5-6-I	10
M7	2,3	4	9,8	18,9	5,5	—	3	4	153319	QSM-M7-4-I	10
	2,9	6	9,8	20,9	5,5	—	4	5	153321	QSM-M7-6-I	10
R-Gewinde											
R ¹ / ₈	3,1	4	10	16	8	11,5	3	6	153316	QSM-1/8-4-I	10
	4,1	6	10	18	8	13,5	4	6	153318	QSM-1/8-6-I	10
G-Gewinde mit Dichtring											
G ¹ / ₈	3,1	4	13	16,4	5,1	—	3	8,9	186266	QSM-G1/8-4-I	10
	4,1	6	13	18,4	5,1	—	4	9,5	186267	QSM-G1/8-6-I	10

* Packungseinheit in Stück


Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

Datenblatt

FESTO

Steckverschraubung QSM-...-I-R

Außengewinde
mit Innensechskant

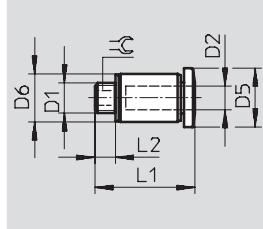

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5 Ø	D6 Ø	L1	L2	=C	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
Metrisches Gewinde mit Dichtring											
M3	1,4	3	5,5	6,0	13,25	2,5	1,5	1,0	132914	QSM-M3-3-I-R-100	100
	1,5	4	8,0	7,8	15,7	2,5	1,5	2,2	132915	QSM-M3-4-I-R-100	100
M5	1,9	3	8,0	7,8	16,2	3,0	2,0	3,2	132916	QSM-M5-3-I-R-100	100
	2,5	4	8,0	7,8	16,2	3,0	2,5	2,9	132917	QSM-M5-4-I-R-100	100
	2,6	6	9,8	9,8	17,8	3,0	2,5	4,1	132918	QSM-M5-6-I-R-100	100
M7	2,9	6	9,8	9,8	20,9	5,5	4,0	5,0	132919	QSM-M7-6-I-R-100	100

* Packungseinheit in Stück


Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

FESTO

Datenblatt

Steckverschraubung QSMF

Innengewinde
mit Außensechskant

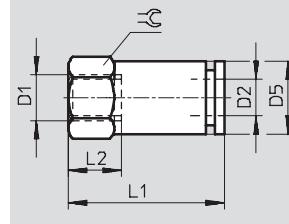


Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5 ∅	L1	L2	=C	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
Metrisches Gewinde mit Dichtring										
M3	1,3	3	5,5	13,9	4,4	5,5	1,6	153308	QSMF-M3-3	10
	2,1	4	8	16	4,5	8	4,1	153310	QSMF-M3-4	10
M5	1,9	3	8	15,5	4,5	8	4,3	153309	QSMF-M5-3	10
	1,8	4	8	18,2	4,5	8	4,5	153311	QSMF-M5-4	10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubung QSMP

Außengewinde
mit Innensechskant

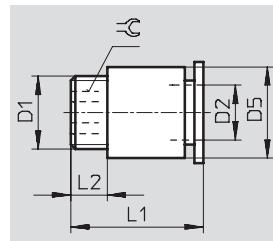

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5 ∅	L1	L2	=C	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
Metrisches Gewinde mit Dichtring										
M6x0,75	2,5	4	8	14,5	3,5	2,5	3	153320	QSMP-M6-4	10
M8x0,75	4,0	8	10	15	4	4	4	153322	QSMP-M8-6	10


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

Datenblatt

FESTO

Steckverbindung QSM

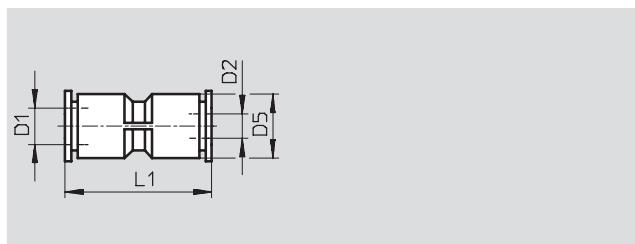


Abmessungen und Bestellangaben							
Schlauch-Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	Schlauch-Außen-Ø D2	D5 ∅	L1	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr. Typ	PE*
3	1,9	3	6	20	1,5	153323 QSM-3 130757 QSM-3-100	10 100
4	2,6	4	8	23,5	2	153324 QSM-4 130758 QSM-4-100	10 100
6	3,7	6	10,5	25	4	153325 QSM-6 130759 QSM-6-100	10 100

reduzierend							
4	1,7	3	8	23,5	3	153326 QSM-4-3 130760 QSM-4-3-100	10 100
6	2,7	4	10,5	25	4	153327 QSM-6-4 130761 QSM-6-4-100	10 100

* Packungseinheit in Stück

Schott-Steckverbindung QSMS

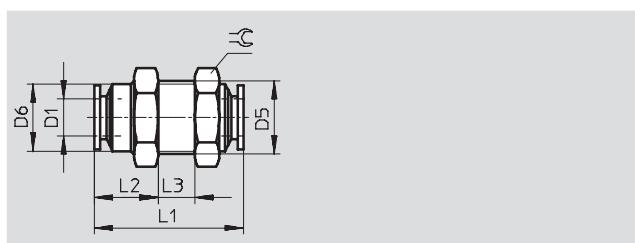

Abmessungen und Bestellangaben										
Schlauch-Außen-Ø D1	Nennweite	D5	D6 ∅	L1	L2	L3	扭矩 Nm	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr. Typ	PE*
3	1,7	M8x0,75	7	19,5	7	7,5	10	3	153375 QSMS-3	10
4	2,2	M10x1	9	24	9,5	7,5	12	6	153376 QSMS-4 130780 QSMS-4-100	10 100
6	3,7	M12x1	11	25	11	6	14	9	153377 QSMS-6 130781 QSMS-6-100	10 100


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

FESTO

Datenblatt


Steckkappe QSMC

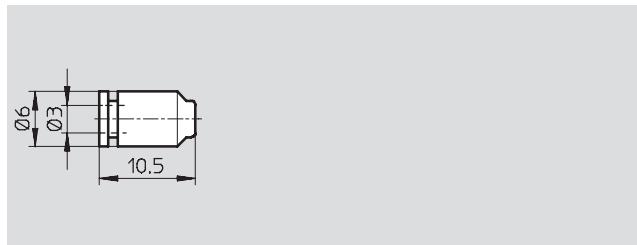

Bestellangaben			
Schlauch-Außen-Ø [mm]	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr. Typ	PE*
3	0,5	153381 QSMC-3	10

* Packungseinheit in Stück


Steckverbindung QSM-...H mit Steckhülse

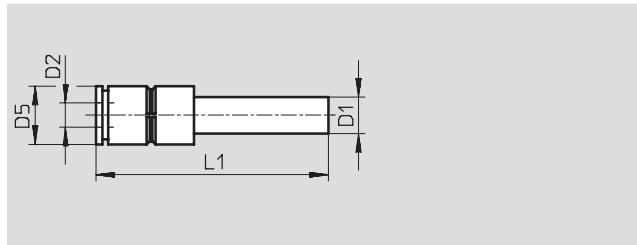

Abmessungen und Bestellangaben							
Steck-hülsen-Ø D1 [mm]	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø D2	D5 ∅	L1	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr. Typ	PE*
4	2,2	3	8	34	1,5	153328 QSM-4H-3	10
						130762 QSM-4H-3-100	100
6	2,0	4	9,5	39	2,5	153329 QSM-6H-4	10
						130763 QSM-6H-4-100	100

* Packungseinheit in Stück

Blindstopfen QSMC-...H

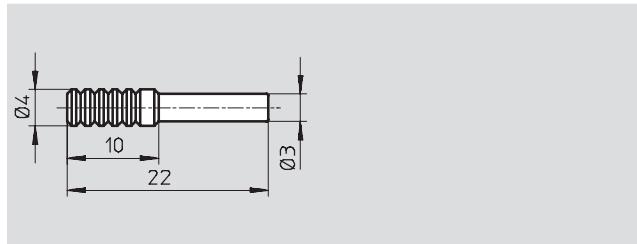

Bestellangaben			
Steckhülsen-Ø [mm]	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr. Typ	PE*
3	0,5	153382 QSMC-3H	10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

Datenblatt




FESTO

L-Steckverschraubung QSML

360° schwenkbar

Außengewinde

mit Außensechskant

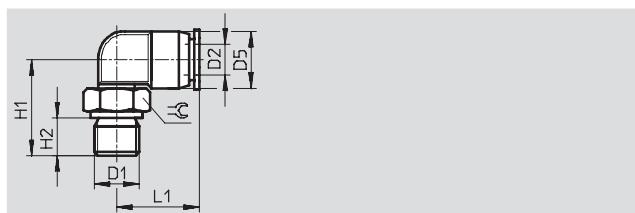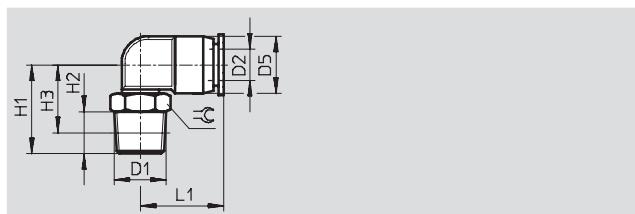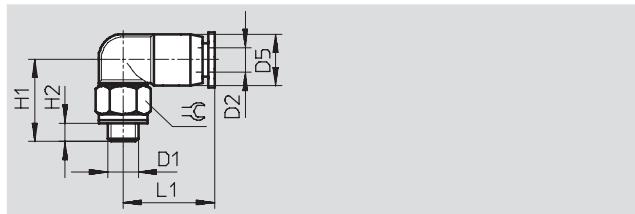

Abmessungen und Bestellangaben											
Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	=C	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr. Typ	PE*
Metrisches Gewinde mit Dichtring											
M3	0,8	3	6	12,8	3,3	—	11	5,5	1,5	153330 QSML-M3-3 130768 QSML-M3-3-100	10 100
	1,3	4	8	14,8	3,3	—	15,7	8	3,1	153332 QSML-M3-4 130769 QSML-M3-4-100	10 100
M5	1,5	3	6	14	3,5	—	11	8	2,8	153331 QSML-M5-3 130770 QSML-M5-3-100	10 100
	1,7	4	8	14	3,5	—	15,7	8	3,5	153333 QSML-M5-4 130771 QSML-M5-4-100	10 100
	2,1	6	10,5	15	3,5	—	16,3	8	4,1	153335 QSML-M5-6 130772 QSML-M5-6-100	10 100
M7	2,0	4	8	17	5,5	—	15,7	10	5,6	186352 QSML-M7-4 130773 QSML-M7-4-100	10 100
	2,4	6	10,5	19	5,5	—	16,3	10	6,2	186353 QSML-M7-6 130774 QSML-M7-6-100	10 100
R-Gewinde											
R1/8	2,5	4	8,5	16	8	12	16	10	6	153334 QSML-1/8-4 130764 QSML-1/8-4-100	10 100
	3,3	6	11	17	8	13	16,5	10	7	153336 QSML-1/8-6 130765 QSML-1/8-6-100	10 100
G-Gewinde mit Dichtring											
G1/8	2,5	4	8	16,5	5,1	—	15,7	13	9	186268 QSML-G1/8-4 132897 QSML-G1/8-4-100	10 100
	3,3	6	10,5	17,5	5,1	—	16,3	13	9,7	186269 QSML-G1/8-6	10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini




FESTO

Datenblatt

L-Lang-Steckverschraubung

QSMLL

360° schwenkbar
Außengewinde
mit Außensechskant

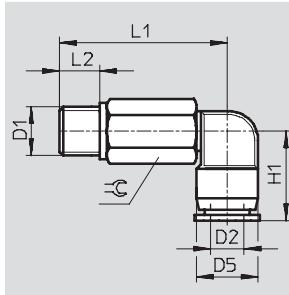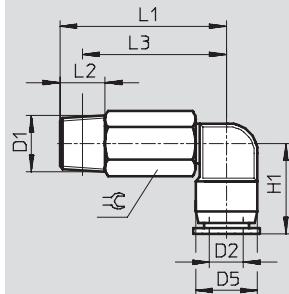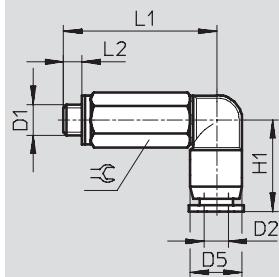

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5	H1	L1	L2	L3	=C	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1 [mm]												
M3	0,9	3	6	11	19,5	3,3	—	5,5	2,8	153337	QSMLL-M3-3	10
	1,1	4	8	15,7	23,5	3,3	—	8	6,8	153338	QSMLL-M3-4	10
M5	1,6	3	6	11	25,5	3,5	—	8	7,6	130838	QSMLL-M5-3	10
	2,0	4	8	15,7	25,5	3,5	—	8	8,3	153339	QSMLL-M5-4	10
M7	2,0	6	10,5	16,3	26,5	3,5	—	8	9	153341	QSMLL-M7-6	10
	2,4	4	8	15,7	29,5	5,5	—	10	14	186354	QSMLL-M7-4	10
	6	10,5	16,3	31,5	5,5	—	10	14	186355	QSMLL-M7-6	10	
R-Gewinde												
R1/8	2,3	4	8,5	15,5	28,5	8	22	10	13	153340	QSMLL-1/8-4	10
	3,1	6	11	16,5	29,5	8	25,5	10	14	153342	QSMLL-1/8-6	10
G-Gewinde mit Dichtring												
G1/8	2,3	4	8	15,7	29	5,1	—	13	23	186270	QSMLL-G1/8-4	10
	3,1	6	10,5	16,3	30	5,1	—	13	23	186271	QSMLL-G1/8-6	10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

Datenblatt

FESTO


L-Steckverschraubung

QSMLV-...-I

360° schwenkbar

Außengewinde

mit Innensechskant

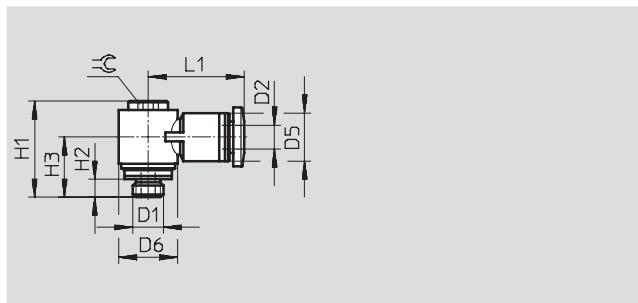

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	L1	=C	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1													

Metrisches Gewinde mit Dichtring

M5	1,7	3	8	9,8	16,5	3,5	10,5	16	3	5,1	130830	QSMLV-M5-3-I	10
	1,8	4	8	9,8	16,5	3,5	10,5	16	3	5,0	130831	QSMLV-M5-4-I	10
M7	1,9	4	8	9,8	18,5	5,5	12,5	16	3	5,6	130832	QSMLV-M7-4-I	10
	1,8	6	10,5	9,8	18,5	5,5	12,5	17,8	3	6,2	130833	QSMLV-M7-6-I	10

* Packungseinheit in Stück


L-Lang-Steckverschraubung

QSMLLV-...-I

360° schwenkbar

Außengewinde

mit Innensechskant

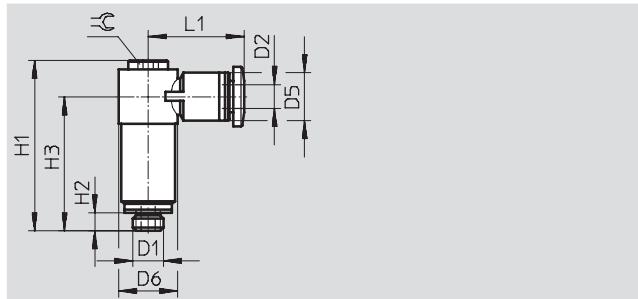

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	L1	=C	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1													

Metrisches Gewinde mit Dichtring

M5	1,6	3	8	9,8	28,3	3,5	22,3	16	3	10,9	130834	QSMLLV-M5-3-I	10
	1,8	4	8	9,8	28,3	3,5	22,3	16	3	10,9	130835	QSMLLV-M5-4-I	10
M7	1,9	4	8	9,8	30,3	5,5	24,3	16	3	11,8	130836	QSMLLV-M7-4-I	10
	1,9	6	10,5	9,8	30,3	5,5	24,3	17,8	3	12,4	130837	QSMLLV-M7-6-I	10



* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

FESTO

Datenblatt

L-Steckverbindung QSML

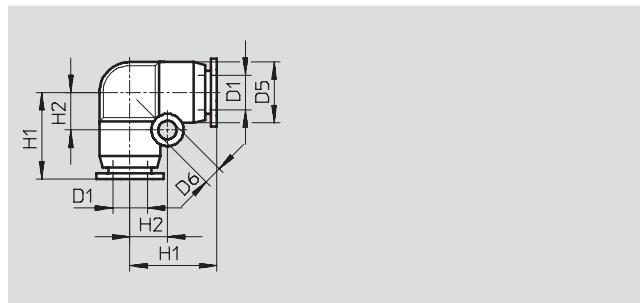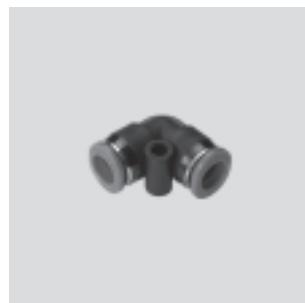


Abmessungen und Bestellangaben

Schlauch-Außen-Ø D1 [mm]	Nennweite	D5	D6	H1	H2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
3	1,7	6	3,2	11	4,5	1,5	153343	QSML-3	10
4	2,5	8	3,2	13,5	5,5	2	153344	QSML-4	10
							130766	QSML-4-100	100
6	3,4	10,5	3,2	15,5	6,5	4	153345	QSML-6	10
							130767	QSML-6-100	100

* Packungseinheit in Stück

L-Steckverbindung QSML-...H

mit Steckhülse

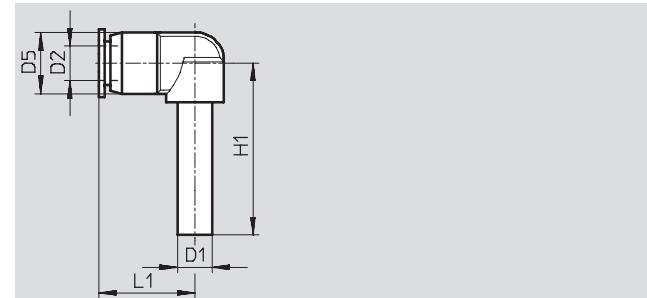

Abmessungen und Bestellangaben

Steck-hülsen-Ø D1 [mm]	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø D2	D5	H1	L1	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
3	1,2	3	7	21	13	1	153346	QSML-3H	10
4	2,0	4	8	25,5	15	2	153347	QSML-4H	10
6	2,5	6	10,5	29,5	16,5	3	153348	QSML-6H	10
<hr/>									
reduzierend									
4	1,7	3	8,5	25	15	2	153349	QSML-4H-3	10
6	2,3	4	10,5	29,5	16,5	3	153350	QSML-6H-4	10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

Datenblatt




FESTO

T-Steckverschraubung QSMT

360° schwenkbar

Außengewinde

mit Außensechskant

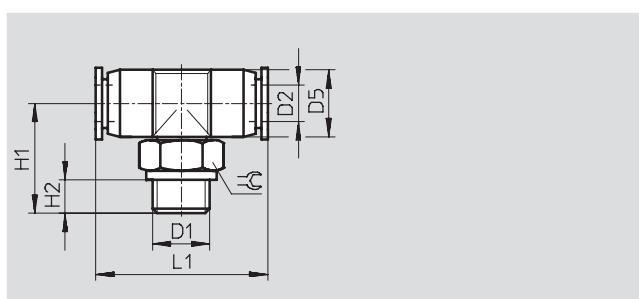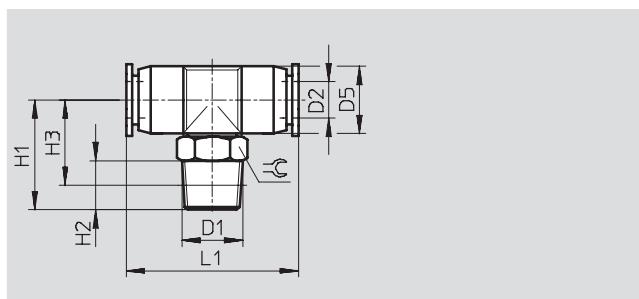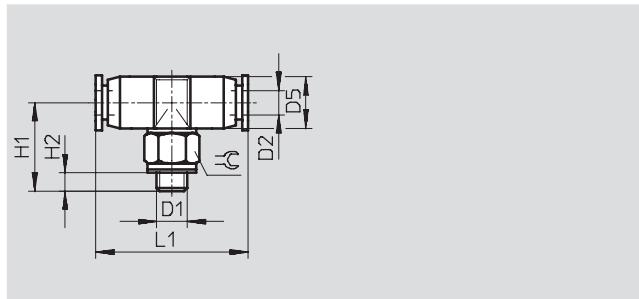

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5	H1	H2	H3	L1	=C	Gewicht/Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø						[g]			

Metrisches Gewinde mit Dichtring

M3	0,9	3	6	12,8	3,3	—	22	5,5	2	153351	QSMT-M3-3	10
	1,3	4	8	15,8	3,3	—	26,2	8	4	153353	QSMT-M3-4	10
M5	1,6	3	6	14	3,5	—	22	8	3,3	153352	QSMT-M5-3	10
	2,2	4	8	15	3,5	—	26,2	8	4,4	153354	QSMT-M5-4	10
	2,1	6	10,5	16	3,5	—	28,4	8	5,6	130784	QSMT-M5-4-100	100
										153356	QSMT-M5-6	10
										130785	QSMT-M5-6-100	100

R-Gewinde

R1/8	2,4	4	8,5	17	8	13	27	10	7	153355	QSMT-1/8-4	10
	3,3	6	11	18	8	14	30	10	8	153357	QSMT-1/8-6	10

G-Gewinde mit Dichtring

G1/8	2,4	4	8	17,5	5,1	—	26,2	13	10	186272	QSMT-G1/8-4	10
	3,3	6	10,5	18,5	5,1	—	28,4	13	12	186273	QSMT-G1/8-6	10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini




FESTO

Datenblatt

T-Steckverschraubung QSMTL

360° schwenkbar

Außengewinde
mit Außensechskant

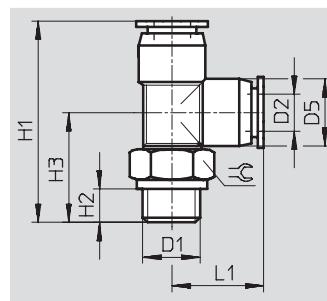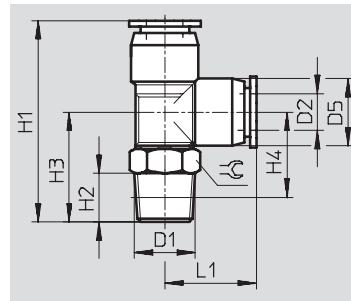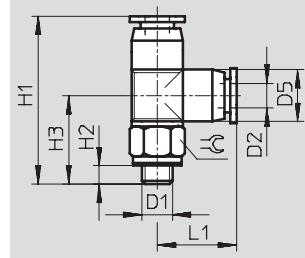

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-∅	D5	H1	H2	H3	H4	L1	C	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	∅										

Metrisches Gewinde mit Dichtring

M3	0,9	3	6	23,8	3,3	12,8	-	11	5,5	2	153358	QSMTL-M3-3	10
	1,1	4	8	29,5	3,3	15,8	-	13,7	8	4	153360	QSMTL-M3-4	10
M5	1,7	3	6	25	3,5	14	-	11	8	3,3	153359	QSMTL-M5-3	10
	1,6	4	8	28,7	3,5	15	-	13,7	8	4,4	153361	QSMTL-M5-4	10
	1,7	6	10,5	31,3	3,5	16	-	15,3	8	5,7	153363	QSMTL-M5-6	10

R-Gewinde

R ¹ / ₈	2,4	4	8,5	30	8	17	13	13	10	7	153362	QSMTL-1/8-4	10
	3,3	6	10,5	33	8	18	14	15	10	8,5	153364	QSMTL-1/8-6	10

G-Gewinde mit Dichtring

G ¹ / ₈	2,4	4	8	31,2	5,1	17,5	-	13,7	13	10	186274	QSMTL-G1/8-4	10
	3,3	6	10,5	33,8	5,1	18,5	-	15,3	13	12	186275	QSMTL-G1/8-6	10


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

FESTO

Datenblatt

T-Steckverbindung QSMT

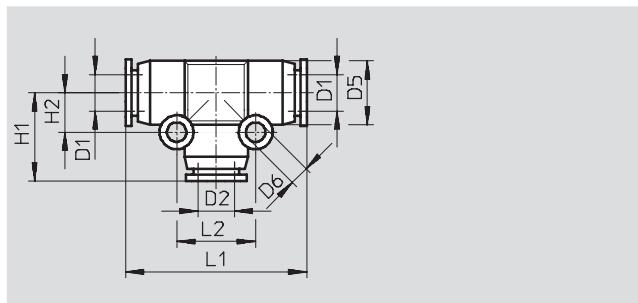

Abmessungen und Bestellangaben

Schlauch-Außen-Ø D1 [mm]	Nennweite 3	Schlauch-Außen-Ø D2	D5 ∅	D6 ∅	H1	H2	L1	L2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
3	1,6	3	6	3,2	11	4,5	22	9	2	153365	QSMT-3	10
4	2,4	4	8	3,2	13,5	5,5	27	11	2	153366	QSMT-4	10
										130782	QSMT-4-100	100
6	3,4	6	10,5	3,2	15,5	6,5	31	13	4	153367	QSMT-6	10
										130783	QSMT-6-100	100
<hr/>												
reduzierend												
4	1,7	3	8	3,2	13	5,5	27	11	3,5	153368	QSMT-4-3	10
6	2,6	4	10,5	3,2	15	6,5	30	13	4	153369	QSMT-6-4	10


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

FESTO

Datenblatt

X-Steckverbindung QSMX

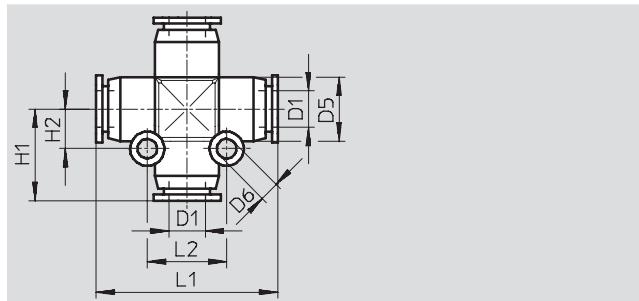


Abmessungen und Bestellangaben

Schlauch-Außen-Ø D1 [mm]	Nennweite	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	L1	L2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
3	1,7	8	3,2	13,5	5,5	27	11	4	153378	QSMX-3	10
4	2,5	8	3,2	13,5	5,5	27	11	4	153379	QSMX-4	10
6	3,3	10,5	3,2	15,5	6,5	31	13	5	153380	QSMX-6	10

* Packungseinheit in Stück

Y-Steckverbindung QSMY

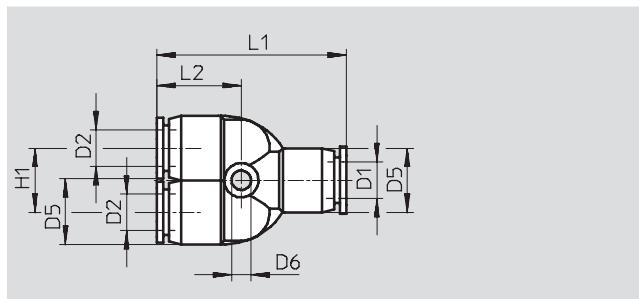

Abmessungen und Bestellangaben

Schlauch-Außen-Ø D1 [mm]	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø D2	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1	L2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
3	1,6	3	8	3,2	8	28,5	13	3	153370	QSMY-3	10
4	1,7	4	8	3,2	8	29	13	3	153371	QSMY-4	10
									130786	QSMY-4-100	100
6	2,9	6	10,5	3,2	10,5	31,5	14,5	5,5	153372	QSMY-6	10
									130787	QSMY-6-100	100

reduzierend

4	1,6	3	8	3,2	8	28,5	13	3	153373	QSMY-4-3	10
6	2,8	4	10,5	3,2	10,5	31,5	14	5	153374	QSMY-6-4	10

* Packungseinheit in Stück



Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

FESTO

Steckverschraubung QS

Außengewinde
mit Außensechskant

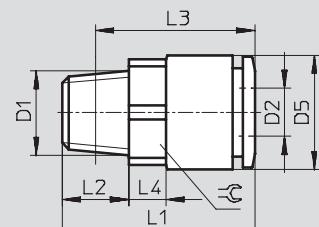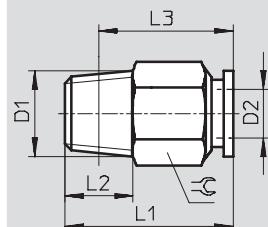

QS-3/8-16

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5	L1	L2	L3	L4	=G	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
R-Gewinde												
R1/8	2,6	4	—	21	8	17	—	10	8,5	153001	QS-1/8-4	10
	4	6	—	22,5	8	18,5	—	12	9	130674	QS-1/8-4-100	100
	5	8	—	28	8	24	—	14	15	153002	QS-1/8-6	10
	5,4	10	—	30,3	8	26,3	—	17	22,5	130675	QS-1/8-6-100	100
R1/4	2,6	4	—	21	11	15	—	14	16	153004	QS-1/8-8	10
	4	6	—	24,5	11	18,5	—	14	17	130676	QS-1/8-8-50	50
	5	8	—	26,5	11	20,5	—	14	15	190643	QS-1/8-10	10
	6,7	10	—	30	11	24	—	17	20	190644	QS-1/4-4	10
	8,7	12	—	36	11	30	—	21	43,7	153003	QS-1/4-6	10
R3/8	4	6	—	23,5	12	17,1	—	17	27	130677	QS-1/4-6-100	100
	5	8	—	24	12	17,5	—	17	23	153005	QS-1/4-8	10
	6,7	10	—	29,5	12	23	—	17	26	130678	QS-1/4-8-50	50
	8,7	12	—	32	12	25,5	—	21	35,5	153007	QS-1/4-10	10
	10,3	16	23,8	41,9	12	35,4	10	22	59,5	130679	QS-1/4-10-50	50
R1/2	6,7	10	—	30,3	15	22,1	—	21	49	164980	QS-1/4-12	10
	8,7	12	—	34	15	26	—	21	49,5	130680	QS-1/4-12-20	20
	12	16	—	41,5	15	33,5	—	24	67	153009	QS-3/8-12	10
										130683	QS-3/8-12-20	20
										164957	QS-3/8-16	1
										190646	QS-1/2-10	1
										153010	QS-1/2-12	1
										130684	QS-1/2-12-20	20
										153011	QS-1/2-16	1
										130685	QS-1/2-16-20	20


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

Steckverschraubung QS

Außengewinde
mit Außensechskant

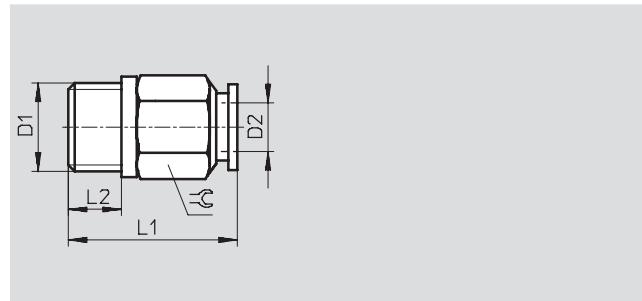

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	L1	L2	=C	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
G-Gewinde mit Dichtring									
G ¹ / ₈	2,6	4	20,4	5,1	13	10	186095	QS-G ¹ / ₈ -4	10
	4	6	21,5	5,1	13	9,1	132036	QS-G ¹ / ₈ -4-100	-o- Neu 100
	5	8	26,7	5,1	14	14	186096	QS-G ¹ / ₈ -6	10
G ¹ / ₄	4	6	22	5,6	17	18	132037	QS-G ¹ / ₈ -6-100	-o- Neu 100
	5	8	22,7	5,6	17	16	186098	QS-G ¹ / ₈ -8	10
	6,7	10	29,7	5,6	17	22	132038	QS-G ¹ / ₈ -8-50	-o- Neu 50
G ³ / ₈	6,3	12	34,9	5,6	21	51	186097	QS-G ¹ / ₄ -6	10
	5	8	22,4	6,6	19	24	132039	QS-G ¹ / ₄ -6-100	-o- Neu 100
	6,7	10	26,2	6,6	19	25	186099	QS-G ¹ / ₄ -8	10
G ¹ / ₂	8,7	12	32,3	6,6	21	38	132040	QS-G ¹ / ₄ -8-50	-o- Neu 50
	10,3	16	38,3	6,6	22	49	186101	QS-G ¹ / ₄ -10	10
	8,7	12	28,8	7,6	24	46	132041	QS-G ¹ / ₄ -10-50	-o- Neu 50
	12	16	36,3	7,6	24	53	186350	QS-G ¹ / ₄ -12	10
							132042	QS-G ¹ / ₄ -12-20	-o- Neu 20
							186100	QS-G ³ / ₈ -8	10
							132043	QS-G ³ / ₈ -8-50	-o- Neu 50
							186102	QS-G ³ / ₈ -10	10
							132044	QS-G ³ / ₈ -10-50	-o- Neu 50
							186103	QS-G ³ / ₈ -12	10
							132045	QS-G ³ / ₈ -12-20	-o- Neu 20
							186347	QS-G ³ / ₈ -16	1
							186104	QS-G ¹ / ₂ -12	1
							132046	QS-G ¹ / ₂ -12-20	-o- Neu 20
							186105	QS-G ¹ / ₂ -16	1
							132047	QS-G ¹ / ₂ -16-20	-o- Neu 20

* Packungseinheit in Stück



Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

FESTO

Steckverschraubung QS-...-I

Außengewinde
mit Innensechskant

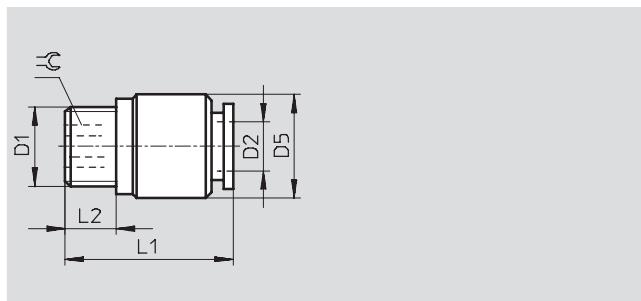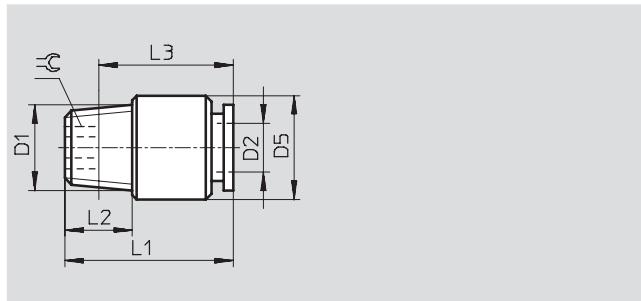

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite D1 [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5 ∅	L1	L2	L3	=C	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
R-Gewinde											
R ¹ / ₈	2,1	4	9,5	21	8	17	2,5	8	153012	QS-1/8-4-I	10
	3,7	6	12	22,5	8	18,5	4	8	153013	QS-1/8-6-I	10
	4,7	8	13,7	28	8	24	5	14	153015	QS-1/8-8-I	10
	5	10	17,7	30,3	8	26,3	5	25	190647	QS-1/8-10-I	10
R ¹ / ₄	3,7	6	14	22,5	11	16,5	4	14	153014	QS-1/4-6-I	10
	5	8	14	26,5	11	20,5	6	14,5	153016	QS-1/4-8-I	10
	5	10	17,7	30	11	24	7	22	153018	QS-1/4-10-I	10
	6,8	12	20,8	35,9	11	29,9	6	40	190649	QS-1/4-12-I	10
R ³ / ₈	5	8	17	24	12	17,5	6	22	153017	QS-3/8-8-I	10
	5	10	18	29,5	12	23	6	27	153019	QS-3/8-10-I	10
	7,1	12	21	32	12	25,5	8	33,5	153020	QS-3/8-12-I	10
R ¹ / ₂	5	10	20,8	30,3	15	22,1	6	48	190648	QS-1/2-10-I	1
	7,1	12	21	34	15	26	8	48	153021	QS-1/2-12-I	1
G-Gewinde mit Dichtring											
G ¹ / ₈	2,1	4	13	20,4	5,1	-	2,5	12	186106	QS-G1/8-4-I	10
	3,7	6	13	22,5	5,1	-	4	11	186107	QS-G1/8-6-I	10
	4,7	8	13,8	26,7	5,1	-	5	13	186109	QS-G1/8-8-I	10
G ¹ / ₄	3,7	6	17	21	5,6	-	4	18	186108	QS-G1/4-6-I	10
	5	8	17	25,2	5,6	-	6	22	186110	QS-G1/4-8-I	10
	6,7	10	17	29,7	5,6	-	7	22	186112	QS-G1/4-10-I	10
G ³ / ₈	5	8	19	24,7	6,6	-	6	29	186111	QS-G3/8-8-I	10
	6,7	10	19	27,2	6,6	-	7	28	186113	QS-G3/8-10-I	10
	7,1	12	20,8	32,3	6,6	-	8	38	186114	QS-G3/8-12-I	10
G ¹ / ₂	7,1	12	24	28,8	7,6	-	8	50	186115	QS-G1/2-12-I	1

* Packungseinheit in Stück


Steckverschraubungen QS, Quick Star

FESTO

Datenblatt

Steckverschraubung QSF

Innengewinde
mit Außensechskant

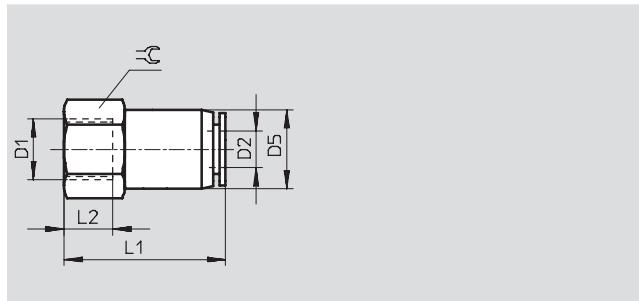

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5 ∅	L1	L2	=C	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
G-Gewinde mit Dichtring										
G ¹ / ₈	2,6	4	11	24,4	7	14	15	153022	QSF-1/8-4-B	10
	4	6	13	26,5	7	14	18	130709	QSF-1/8-4-B-100	100
	5,8	8	14,5	28	7	14	19	153023	QSF-1/8-6-B	10
G ¹ / ₄	2,8	4	14	27,4	9	17	23	130710	QSF-1/8-6-B-100	100
	4	6	13	29,5	9	17	24	153025	QSF-1/8-8-B	10
	5,8	8	15	31	9	17	27	130711	QSF-1/8-8-B-50	50
	7,4	10	17,5	33,7	9	17	32	153028	QSF-1/4-10-B	10
	7,2	12	20,8	35,8	9	21	56	130714	QSF-1/4-10-B-50	50
G ³ / ₈	4,1	6	13	30,5	11	21	31	190651	QSF-1/4-12-B	10
	5,8	8	15,5	32	11	21	35	153027	QSF-3/8-6-B	10
	7,4	10	17,5	34,7	11	21	40	130715	QSF-3/8-8-B-50	50
	9,5	12	20,8	36,8	11	21	50	153029	QSF-3/8-10-B	10
G ¹ / ₂	9,5	12	20,8	40,8	14	24	59	130716	QSF-3/8-10-B-50	50
	10,6	16	25	43,8	14	25	81	153030	QSF-3/8-12-B	10
								130717	QSF-3/8-12-B-20	20
								190653	QSF-1/2-12-B	1
								190654	QSF-1/2-16-B	1


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

FESTO

Steckverbindung QS

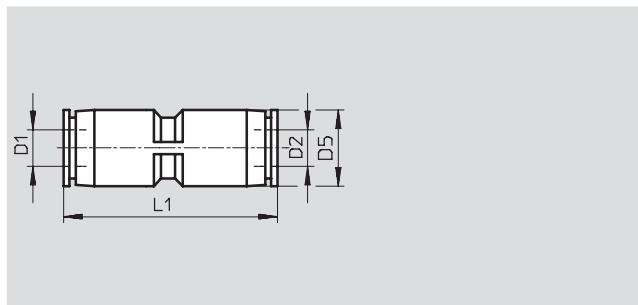

Abmessungen und Bestellangaben

Schlauch-Außen-Ø D1 [mm]	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø D2	D5 ∅	L1	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	2,6	4	10	31	5	153031	QS-4	10
						130686	QS-4-100	100
6	4	6	12,5	35	6,5	153032	QS-6	10
						130687	QS-6-100	100
8	5	8	14,5	38	9,5	153033	QS-8	10
						130688	QS-8-50	50
10	6,7	10	17,5	44	16	153034	QS-10	10
						130689	QS-10-50	50
12	8,7	12	21	48	22	153035	QS-12	10
						130690	QS-12-20	20
16	13,7	16	25	50	25	153036	QS-16	1
<hr/>								
reduzierend								
6	2,6	4	12,5	34,5	6,5	153037	QS-6-4	10
						130691	QS-6-4-100	100
8	2,1	4	14,5	38,8	11	130606	QS-8-4	10
						153038	QS-8-6	10
	4	6	14,5	38,5	9	130692	QS-8-6-50	50
10	3,6	6	17,5	45,2	16	130607	QS-10-6	10
	5	8	17,5	44	14,5	153039	QS-10-8	10
						130693	QS-10-8-50	50
12	5,4	8	21	49,4	24	130608	QS-12-8	10
	6,7	10	21	53,5	22,5	153040	QS-12-10	10
						130694	QS-12-10-20	20


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

FESTO

Datenblatt


Schott-Steckverbindung QSS

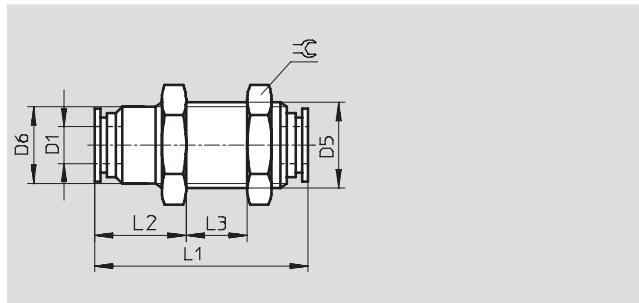

Schott-Steckverbindung

QSS-...-F

mit Festbund

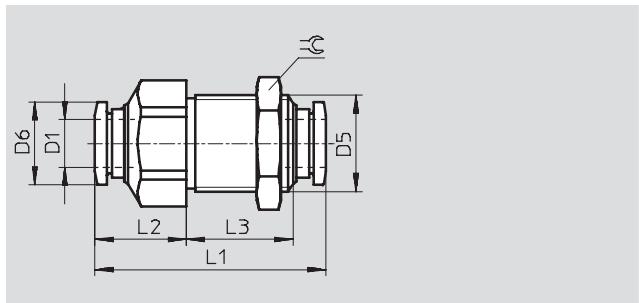

Abmessungen und Bestellangaben

Schlauch-Außen-Ø D1 [mm]	Nennweite	D5	D6 ∅	L1	L2	L3	=C	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*								
4	2,6	M12x1	11	31	14,5	7	14	10,5	153157	QSS-4	10								
									130788	QSS-4-100	100								
6	4	M14x1	12,5	35	15	10	17	16	153158	QSS-6	10								
									130789	QSS-6-100	100								
8	5	M16x1	14,5	37,5	18	9	19	19,5	153159	QSS-8	10								
									130790	QSS-8-50	50								
10	6,7	M20x1	18,5	43	18,5	13	24	37,5	153160	QSS-10	10								
									130791	QSS-10-50	50								
12	9,5	M22x1	20,5	47	16,5	18	27	56	153161	QSS-12	10								
									130792	QSS-12-20	20								
<hr/>																			
<hr/>																			
mit Festbund																			
4	2,6	M12x1	9,9	33	13	14,7	14	-	193950	QSS-4-F	10								
6	4	M14x1	11,8	34,9	14,4	14,7	17	-	193951	QSS-6-F	10								
8	5,5	M16x1	13,8	38,4	15,2	17,7	19	40	130642	QSS-8-F	10								
10	6,5	M20x1	16,8	47,1	20,3	20,9	24	86	130643	QSS-10-F	10								
12	7,5	M22x1	19,8	48,5	18,9	24,1	27	105	130644	QSS-12-F	10								

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star


Datenblatt

FESTO

Schott-Steckverschraubung

QSSF

mit Innengewinde

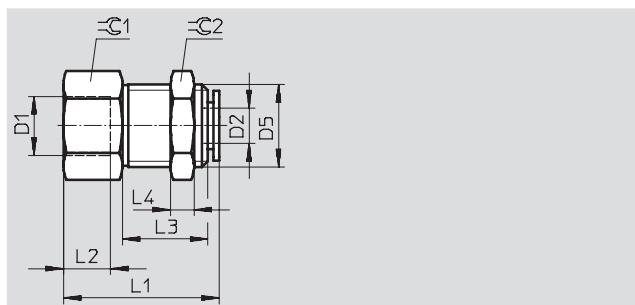

Abmessungen und Bestellangaben												PE*
Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5	L1	L2	L3	L4	=C 1	=C 2	Ge-wicht/Stück [g]	Teile-Nr. Typ	PE*
D1	[mm]	D2										
G ¹ / ₈	2,7	4	M12x1	24,5	7	9,9	4	14	14	18	153162 QSSF-1/8-4-B	10
	4,2	6	M14x1	27,1	7	11,9	4	17	17	29	153163 QSSF-1/8-6-B	10
	5,4	8	M16x1	29	7	13,5	4	19	19	38	153165 QSSF-1/8-8-B	10
G ¹ / ₄	2,7	4	M12x1	27,5	9	9,9	4	17	14	25	190655 QSSF-1/4-4-B	10
	4	6	M14x1	30,1	9	11,9	4	17	17	29	153164 QSSF-1/4-6-B	10
	5,5	8	M16x1	32	9	13,5	4	19	19	40	153166 QSSF-1/4-8-B	10
	7,2	10	M20x1	34,8	9	14,9	5	24	24	77	153168 QSSF-1/4-10-B	10
G ³ / ₈	4	6	M14x1	31,1	11	11,9	4	19	17	29	190656 QSSF-3/8-6-B	10
	5,3	8	M16x1	33	11	13,5	4	19	19	33	153167 QSSF-3/8-8-B	10
	7,1	10	M20x1	35,8	11	14,9	5	24	24	72	153169 QSSF-3/8-10-B	10
	9,5	12	M22x1	38,8	11	18,4	6	24	27	84	153170 QSSF-3/8-12-B	10
G ¹ / ₂	9,4	12	M22x1	41,9	14	18,4	6	24	27	76	153171 QSSF-1/2-12-B	1
	10,6	16	M27x1,5	43,8	14	18,4	10	29	32	145	190657 QSSF-1/2-16-B	1


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

FESTO

Datenblatt


Steckkappe QSC

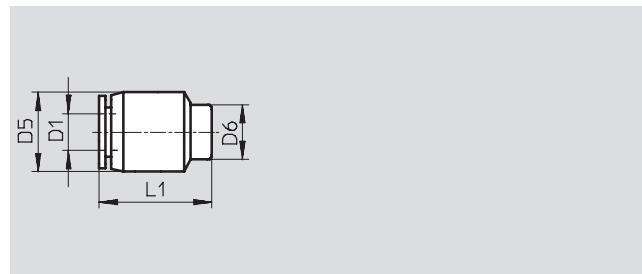

Abmessungen und Bestellangaben						
Schlauch-Außen-Ø D1	D5 Ø	D6 Ø	L1	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr. Typ	PE*
4	10	7	16,5	2,5	153262 QSC-4	10
					130704 QSC-4-100	100
6	13	9	18,5	3,5	153263 QSC-6	10
					130705 QSC-6-100	100
8	15	11	20	5	153264 QSC-8	10
					130706 QSC-8-50	50
10	18	13	22,5	8	153265 QSC-10	10
					130707 QSC-10-50	50
12	21,5	16	23	11,5	153266 QSC-12	10
					130708 QSC-12-20	20

* Packungseinheit in Stück

Steckverbindung QS-...H mit Steckhülse

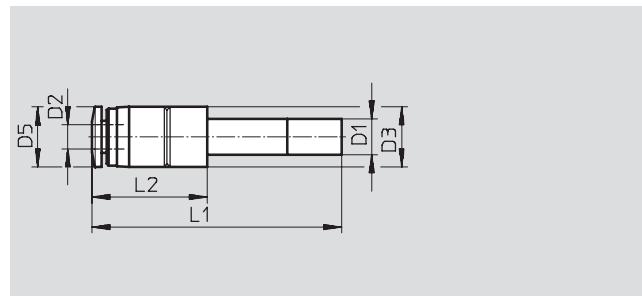

Abmessungen und Bestellangaben									
Steck-hülsen-Ø D1 [mm]	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø D2	D3 Ø	D5 Ø	L1	L2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr. Typ	PE*
6	2,5	4	10	9,9	37,7	15,2	2,9	153041 QS-6H-4	10
								130695 QS-6H-4-100	100
8	2,4	4	12,5	9,9	40,2	16,7	3,8	130622 QS-8H-4	10
								153042 QS-8H-6	10
8	3,8	6	12,5	11,8	40,8	17,3	4	130696 QS-8H-6-50	50
								130623 QS-10H-6	10
10	3,8	6	12,5	11,8	43,8	18,8	4,5	153043 QS-10H-8	10
								130697 QS-10H-8-50	50
12	5,4	8	14,5	13,8	49,7	20,7	6,7	130624 QS-12H-8	10
12	6,3	10	17,5	16,8	50	21	9,6	153044 QS-12H-10	10
								130698 QS-12H-10-20	20


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

FESTO

Steckhülse QSH

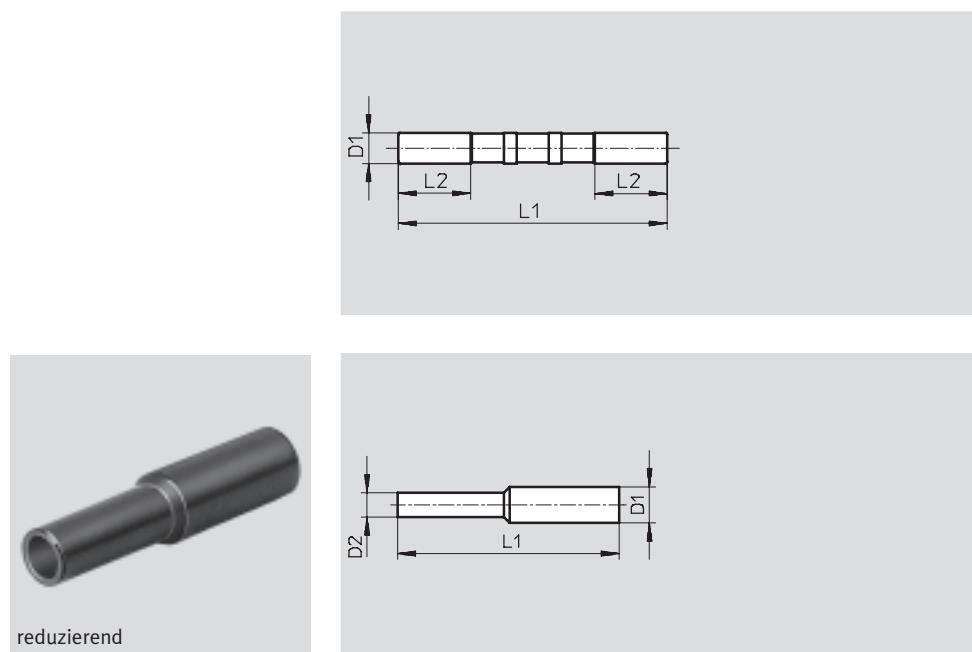

Abmessungen und Bestellangaben							
Steckhülsen-Ø D1 [mm]	Nennweite	Steckhülsen-Ø D2	L1	L2	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr. Typ	PE*
4	2,5	—	34,8	11,3	0,5	153251 QSH-4	10
						130723 QSH-4-100	100
6	4	—	38,2	11,3	0,5	153252 QSH-6	10
						130724 QSH-6-100	100
8	6	—	41,4	12,1	1	153253 QSH-8	10
						130725 QSH-8-50	50
10	7,5	—	46,2	13	1,5	153254 QSH-10	10
						130726 QSH-10-50	50
12	9	—	52,8	17,5	3	153255 QSH-12	10
						130727 QSH-12-20	20
16	11	—	55,6	18	4	153256 QSH-16	1
<hr/>							
reduzierend							
6	2,3	4	36,7	—	0,5	153257 QSH-6-4	10
						130718 QSH-6-4-100	100
8	2,3	4	41,1	—	0,9	130625 QSH-8-4	10
						153258 QSH-8-6	10
10	3,8	6	40,5	—	0,9	130719 QSH-8-6-50	50
						130626 QSH-10-6	10
12	3,6	8	43,7	—	1,4	153259 QSH-10-8	10
						130720 QSH-10-8-50	50
16	7,8	12	47,5	—	2,1	130627 QSH-12-8	10
						153260 QSH-12-10	10
	7,1	10	49,6	—	2,2	130721 QSH-12-10-20	20
						153261 QSH-16-12	1
			54,4	—	4,2	130722 QSH-16-12-20	20


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

FESTO

Datenblatt

Blindstopfen QSC-...H

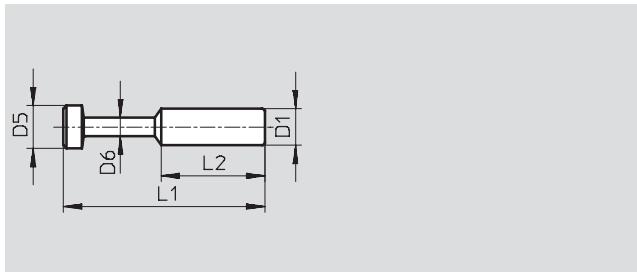

Abmessungen und Bestellangaben							
Steckhülsen-Ø D1	D5 Ø	D6 Ø	L1	L2	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr. Typ	PE*
4	5	3	28	15	0,5	153267 QSC-4H	10
						130699 QSC-4H-100	100
6	7	3	33	17	0,5	153268 QSC-6H	10
						130700 QSC-6H-100	100
8	9	4	37	18	1	153269 QSC-8H	10
						130701 QSC-8H-50	50
10	11	5	42	20,5	2	153270 QSC-10H	10
						130702 QSC-10H-50	50
12	13	6	44	23	2,5	153271 QSC-12H	10
						130703 QSC-12H-20	20
16	17	8	46	24	4	153272 QSC-16H	10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt


FESTO

L-Steckverschraubung QSL

360° schwenkbar

Außengewinde

mit Außensechskant

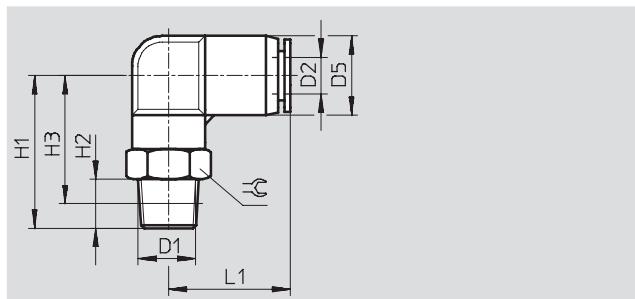

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss D1	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	=C	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr. Typ	PE*
R-Gewinde											
R ¹ / ₈	2,3	4	10	23,5	8	19,5	18,5	10	12	153045 QSL-1/8-4 130728 QSL-1/8-4-100	10 100
	3,6	6	12,5	25	8	21	20	12	14	153046 QSL-1/8-6 130729 QSL-1/8-6-100	10 100
	4,6	8	14,5	28	8	24	23	14	18	153048 QSL-1/8-8 130730 QSL-1/8-8-50	10 50
	5,3	10	17,5	33	8	29,1	26,2	17	31	190658 QSL-1/8-10	10
R ¹ / ₄	2,3	4	10	26,3	11	20,3	18	14	21	190659 QSL-1/4-4	10
	3,6	6	12,5	28	11	22	20	14	22	153047 QSL-1/4-6 130731 QSL-1/4-6-100	10 100
	4,6	8	14,5	31	11	25	23	14	24	153049 QSL-1/4-8 130732 QSL-1/4-8-50	10 50
	6,2	10	17,5	37	11	30,5	26,5	17	34	153051 QSL-1/4-10 130733 QSL-1/4-10-50	10 50
	7,7	12	21	38	11	32	29,5	21	50,5	164981 QSL-1/4-12 130734 QSL-1/4-12-20	10 20
R ³ / ₈	3,6	6	12,5	29,8	12	23,7	19,7	17	35	190660 QSL-3/8-6	10
	4,6	8	14,5	33	12	26,5	23	17	37	153050 QSL-3/8-8 130735 QSL-3/8-8-50	10 50
	6,2	10	17,5	40	12	32	26,5	17	42	153052 QSL-3/8-10 130736 QSL-3/8-10-20	10 20
	7,7	12	21	41,5	12	34	29,5	21	51,5	153053 QSL-3/8-12 130737 QSL-3/8-12-20	10 20
	10,1	16	25	47	11	40,5	33,5	22	81,5	164958 QSL-3/8-16	1
R ¹ / ₂	6,2	10	17,5	40	15	31,9	26,2	21	64	190661 QSL-1/2-10	1
	7,7	12	21	41,5	15	33,5	29,5	21	66	153054 QSL-1/2-12 130738 QSL-1/2-12-20	1 20
	10,9	16	25	51	15	43	33,5	22	85,5	153055 QSL-1/2-16 130739 QSL-1/2-16-20	1 20

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

L-Steckverschraubung QSL

360° schwenkbar

Außengewinde
mit Außensechskant

G-Gewinde

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	=C	Ge-wicht/Stück [g]	Teile-Nr. Typ	PE*
G-Gewinde mit Dichtring											
G1/8	2,3	4	10	23,3	5,1	–	18	13	14	186116 QSL-G1/8-4	10
										132048 QSL-G1/8-4-100	– Neu 100
	3,6	6	12,5	24	5,1	–	19,8	13	15	186117 QSL-G1/8-6	10
										132049 QSL-G1/8-6-100	– Neu 100
	4,6	8	14,5	27	5,1	–	22,7	14	18	186119 QSL-G1/8-8	10
										132050 QSL-G1/8-8-50	– Neu 50
G1/4	3,6	6	12,5	25,5	5,6	–	19,8	17	24	186118 QSL-G1/4-6	10
										132051 QSL-G1/4-6-100	– Neu 100
	4,6	8	14,5	28,5	5,6	–	22,7	17	26	186120 QSL-G1/4-8	10
										132052 QSL-G1/4-8-50	– Neu 50
	6,2	10	17,5	32,5	5,6	–	26,2	17	32	186122 QSL-G1/4-10	10
										132053 QSL-G1/4-10-50	– Neu 50
	6,2	12	21	34,5	5,6	–	29,4	21	51	186351 QSL-G1/4-12	10
										132054 QSL-G1/4-12-20	– Neu 20
G3/8	4,6	8	14,5	30	6,6	–	22,7	19	39	186121 QSL-G3/8-8	10
										132055 QSL-G3/8-8-50	– Neu 50
	6,2	10	17,5	34	6,6	–	26,2	19	42	186123 QSL-G3/8-10	10
										132056 QSL-G3/8-10-20	– Neu 20
	7,7	12	21	36	6,6	–	29,4	21	45	186124 QSL-G3/8-12	10
										132057 QSL-G3/8-12-20	– Neu 20
	10,1	16	25	45	6,6	–	33,1	24	83	186348 QSL-G3/8-16	1
G1/2	7,7	12	21	39	7,6	–	29,4	24	70	186125 QSL-G1/2-12	1
										132058 QSL-G1/2-12-20	– Neu 20
	10,9	16	25	46	7,6	–	33,1	24	82	186126 QSL-G1/2-16	1
										132059 QSL-G1/2-16-20	– Neu 20

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

FESTO

L-Lang-Steckverschraubung

QSLL


360° schwenkbar

Außengewinde


mit Außensechskant



R-Gewinde

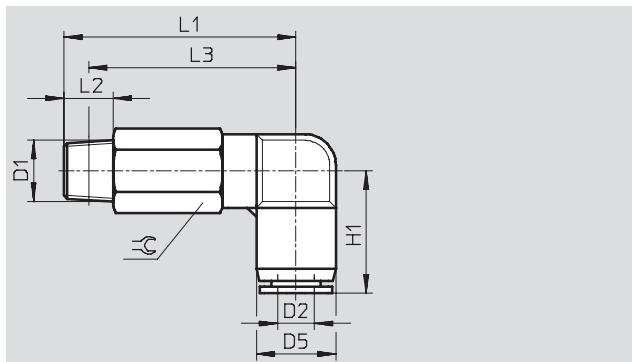

G-Gewinde

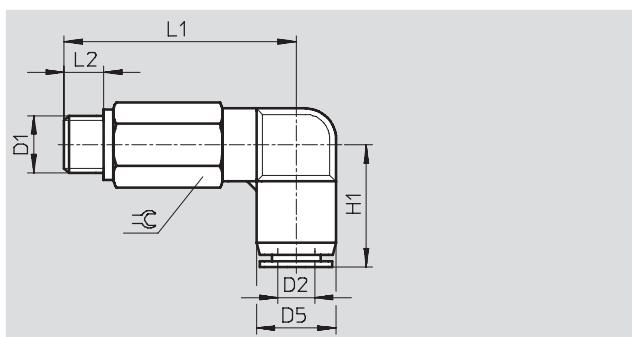

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5	H1	L1	L2	L3	=C	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø									

R-Gewinde

R1/8	2,3	4	10	17	37	8	32,5	10	18	153076	QSLL-1/8-4	10
	3,6	6	12,5	20	38	8	34	12	26	153077	QSLL-1/8-6	10
	4,6	8	14,5	22,5	43,5	8	39,5	14	36,5	153079	QSLL-1/8-8	10
R1/4	2,9	4	10	18	38,3	11	32,3	14	34	190662	QSLL-1/4-4	10
	3,6	6	12,5	20	41	11	35	14	39	153078	QSLL-1/4-6	10
	4,6	8	14,5	22,5	46,5	11	40,5	14	42,5	153080	QSLL-1/4-8	10
	6,2	10	17,5	26	54,5	11	48,5	17	65	153082	QSLL-1/4-10	10
R3/8	3,5	6	12,5	19,7	43,3	12	37,2	17	61	190663	QSLL-3/8-6	10
	4,8	8	14,5	22,5	48,5	12	42	17	65,5	153081	QSLL-3/8-8	10
	6,2	10	17,5	26	55,5	12	49	17	73	153083	QSLL-3/8-10	10
	7,5	12	21	29,5	61	12	54,5	21	107	153084	QSLL-3/8-12	10
R1/2	6,4	10	17,5	26,2	60	15	51,9	21	120	190664	QSLL-1/2-10	1
	8,3	12	21	29,5	64	15	56	21	122	153085	QSLL-1/2-12	1

G-Gewinde

G1/8	2,3	4	10	18	34,3	5,1	-	13	24	186127	QSLL-G1/8-4	10
	3,6	6	12,5	19,8	37	5,1	-	13	29	186128	QSLL-G1/8-6	10
	4,6	8	14,5	22,7	42,5	5,1	-	14	36	186130	QSLL-G1/8-8	10
G1/4	3,6	6	12,5	19,8	37,5	5,6	-	17	48	186129	QSLL-G1/4-6	10
	4,6	8	14,5	22,7	43	5,6	-	17	53	186131	QSLL-G1/4-8	10
	6,2	10	17,5	26,2	51	5,6	-	17	63	186133	QSLL-G1/4-10	10
	8,0	12	21	29,4	56,5	5,6	-	21	109	132596	QSLL-G1/4-12	Neu 10
G3/8	4,8	8	14,5	22,7	45,3	6,6	-	19	73	186132	QSLL-G3/8-8	10
	6,2	10	17,5	26,2	52,5	6,6	-	19	82	186134	QSLL-G3/8-10	10
	7,5	12	21	29,4	58	6,6	-	21	104	186135	QSLL-G3/8-12	10
G1/2	8,3	12	21	29,4	59	7,6	-	24	140	186136	QSLL-G1/2-12	1
	10	16	25	33,1	73	7,6	-	24	164	190665	QSLL-G1/2-16	1

* Packungseinheit in Stück


Steckverschraubungen QS, Quick Star

FESTO

Datenblatt

L-Steckverschraubung QSLF

Innengewinde
mit Außensechskant

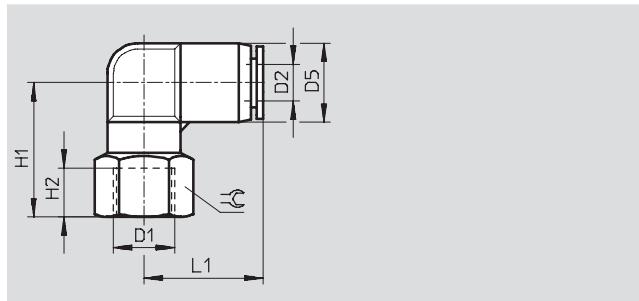

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø	D5 ∅	H1	H2	L1	=C	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
G-Gewinde											
G ¹ / ₈	2,1	4	10	21,3	7	18	14	13	153273	QSLF-1/8-4-B	10
	3,6	6	12,5	22	7	19,8	14	16	153274	QSLF-1/8-6-B	10
	4,7	8	14,5	25	7	22,7	14	19	153276	QSLF-1/8-8-B	10
G ¹ / ₄	3,6	6	12,5	25	9	19,8	17	22	153275	QSLF-1/4-6-B	10
	4,7	8	14,5	28	9	22,7	17	25	153277	QSLF-1/4-8-B	10
	5,4	10	17,5	32	9	26,2	19	39	153279	QSLF-1/4-10-B	10
G ³ / ₈	4,8	8	14,5	29	11	22,7	21	31	153278	QSLF-3/8-8-B	10
	6,2	10	17,5	33	11	26,2	21	40	153280	QSLF-3/8-10-B	10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt



FESTO

L-Steckverschraubung QSLV-...-I

360° schwenkbar

Außengewinde

mit Innensechskant

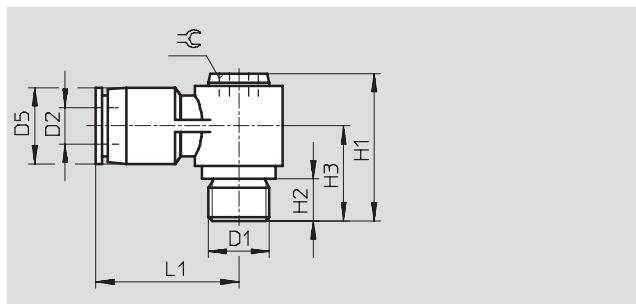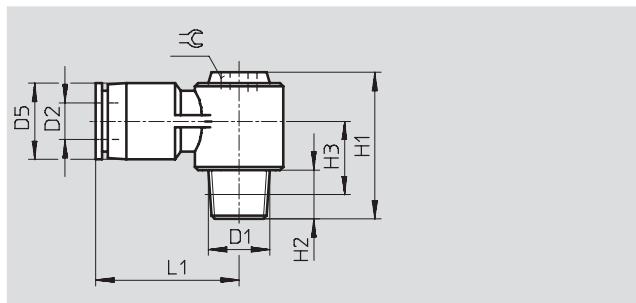

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite D1 [mm]	Schlauch-Außen-Ø D2	D5	H1	H2	H3	L1	=C	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
R-Gewinde												
R1/8	3	6	13	24	8	11,5	23,5	5	15	153097	QSLV-1/8-6-I	10
	4,2	8	14	27	8	12	26,5	8	22	153099	QSLV-1/8-8-I	10
R1/4	3,1	6	13	27	11	12,5	23,5	5	21,5	153098	QSLV-1/4-6-I	10
	4	8	14	30	11	13	26,5	8	28	153100	QSLV-1/4-8-I	10
	5,4	10	18	34	11	14,5	30,5	10	41	153102	QSLV-1/4-10-I	10
R3/8	4,2	8	14	31	12	13,5	26,5	8	36,5	153101	QSLV-3/8-8-I	10
	5,4	10	18	35	12	15,5	30,5	10	49,5	153103	QSLV-3/8-10-I	10
	6,9	12	21	39	12	17	36,5	12	68	153104	QSLV-3/8-12-I	10
R1/2	6,4	12	21	42	15	16,5	36,5	12	83	153105	QSLV-1/2-12-I	1
G-Gewinde												
G1/8	3	6	13	23	5,1	14,5	23,7	5	15	186148	QSLV-G1/8-6-I	10
	4,2	8	14	26	5,1	15	26,7	8	22	186150	QSLV-G1/8-8-I	10
G1/4	3,1	6	13	23,5	5,6	15	23,7	5	19	186149	QSLV-G1/4-6-I	10
	4	8	14	26,5	5,6	15,5	26,7	8	25	186151	QSLV-G1/4-8-I	10
	5,4	10	18	30,5	5,6	17,5	30,7	10	38	186153	QSLV-G1/4-10-I	10
G3/8	4,2	8	14	28	6,6	17	26,7	8	33	186152	QSLV-G3/8-8-I	10
	5,4	10	18	32	6,6	19	30,7	10	45	186154	QSLV-G3/8-10-I	10
	6,9	12	21	36	6,6	21	36,4	12	65	186155	QSLV-G3/8-12-I	10
G1/2	6,4	12	21	37	7,6	22	36,4	12	75	186156	QSLV-G1/2-12-I	1

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star



FESTO

Datenblatt

L-Steckverschraubung QSLV

360° schwenkbar

Außengewinde
mit Außensechskant

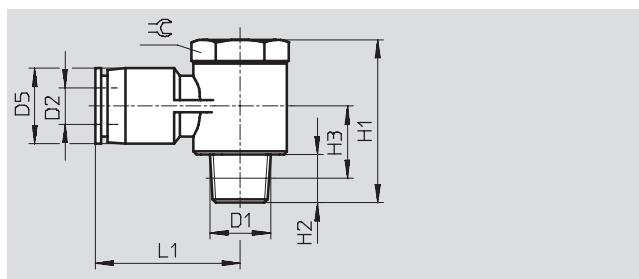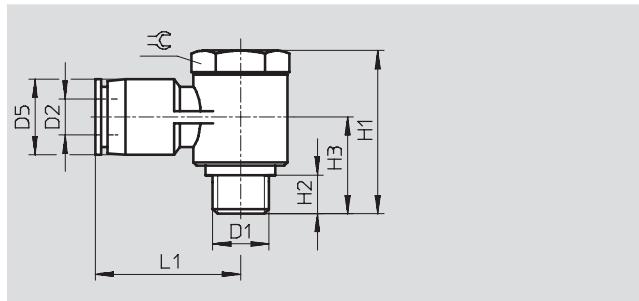

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5	H1	H2	H3	L1		Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
Metrisches Gewinde												
M5	1,6	6	12,5	17,7	3,5	10,9	23,1	8	8,2	190666	QSLV-M-5-6	10
R-Gewinde												
R ¹ / ₈	2,4	4	10	27	8	12	22,5	14	20	153086	QSLV-1/8-4	10
	3,7	6	12,5	27	8	12	24	14	35,5	130749	QSLV-1/8-4-100	100
	4,4	8	14,5	27	8	12	26	14	37	153087	QSLV-1/8-6	10
R ¹ / ₄	3,8	6	12,5	31,5	11	13,5	27	17	32,5	130750	QSLV-1/8-6-100	100
	5	8	14,5	31,5	11	13,5	28,5	17	59,5	153089	QSLV-1/8-8	10
	5,4	10	17,5	31,5	11	14,5	30,5	17	62,5	130751	QSLV-1/8-8-50	50
R ³ / ₈	5,2	8	14,5	36	12	15,5	30,5	21	54,5	153088	QSLV-1/4-6	10
	6,3	10	17,5	36	12	15,5	33	21	66	130752	QSLV-1/4-6-100	100
	7,1	12	21	36	12	17	35	21	97,5	153090	QSLV-1/4-8	10
R ¹ / ₂	8	12	21	40,5	15	16,5	38	24	100	130753	QSLV-1/4-8-50	50
	8,9	16	25	48,5	15	22	36,5	24	115	153094	QSLV-1/4-10	10
* Packungseinheit in Stück												

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt


FESTO

L-Steckverschraubung QSLV

360° schwenkbar

Außengewinde

mit Außensechskant

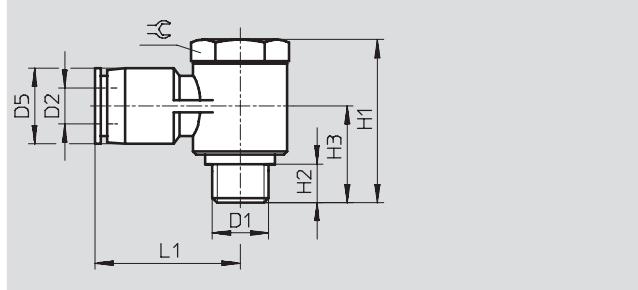

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5 ∅	H1	H2	H3	L1	=C	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*	
G-Gewinde													
G ¹ / ₈	2,3	4	10	23,7	5,1	13,8	23,4	14	22	186137	QSLV-G ¹ / ₈ -4	10	
		3,5	6	12,4	23,7	5,1	14,1	25,5	14	23	132060	QSLV-G ¹ / ₈ -4-100	• Neu 100
		4	8	14,4	23,7	5,1	15,1	28,4	14	25	186138	QSLV-G ¹ / ₈ -6	10
										132061	QSLV-G ¹ / ₈ -6-100	• Neu 100	
G ¹ / ₄	3,7	6	12,4	28,6	5,6	16	29	19	44	186140	QSLV-G ¹ / ₈ -8	10	
		4,9	8	14,4	28,6	5,6	16	28,9	19	45	132062	QSLV-G ¹ / ₈ -8-50	• Neu 50
		5,3	10	17,6	28,6	5,6	17,3	31,2	19	48	186139	QSLV-G ¹ / ₄ -6	10
G ³ / ₈	5,4	8	14,4	33,1	6,6	19,2	31	24	71	132063	QSLV-G ¹ / ₄ -6-100	• Neu 100	
		6,4	10	17,6	33,1	6,6	19,2	33,6	24	74	186141	QSLV-G ¹ / ₄ -8	10
		6,4	12	21	33,1	6,6	20,9	36,4	24	77	132064	QSLV-G ¹ / ₄ -8-50	• Neu 50
G ¹ / ₂	7	12	21	34	7,6	21,9	37,9	27	99	186143	QSLV-G ¹ / ₄ -10	10	
		8,1	16	25	43,1	7,6	24,8	38,1	27	115	132065	QSLV-G ¹ / ₄ -10-50	• Neu 50
										186142	QSLV-G ³ / ₈ -8	10	
										186144	QSLV-G ³ / ₈ -10	10	
										186145	QSLV-G ³ / ₈ -12	10	
										186146	QSLV-G ¹ / ₂ -12	1	
										186147	QSLV-G ¹ / ₂ -16	1	


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

FESTO

Datenblatt

L-Steckverbindung QSL

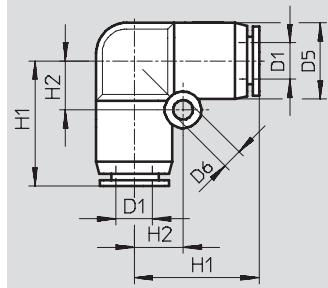

Abmessungen und Bestellangaben

Schlauch-Außen-Ø D1 [mm]	Nennweite	D5	D6	H1	H2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	2,3	10	–	17	–	5	153070	QSL-4	10
							130740	QSL-4-100	100
6	3,6	12,5	3,2	20,5	8	7,5	153071	QSL-6	10
							130741	QSL-6-100	100
8	4,6	15	4,2	22	10	10	153072	QSL-8	10
							130742	QSL-8-50	50
10	6,2	17,5	4,2	26	12	17	153073	QSL-10	10
							130743	QSL-10-50	50
12	7,7	21	4,2	29	14	24,5	153074	QSL-12	10
							130744	QSL-12-20	20
16	10,8	25	4,2	33	12	30	153075	QSL-16	1

* Packungseinheit in Stück



Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

FESTO

L-Steckverbindung QSL-...H

mit Steckhülse

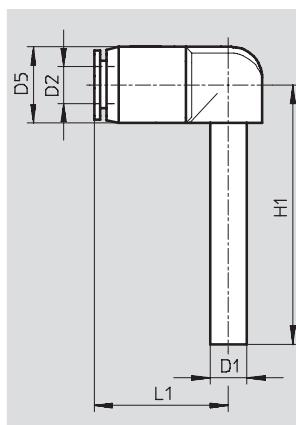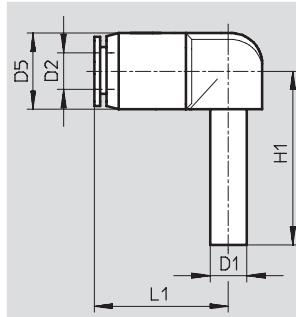

lange Steckhülse

Abmessungen und Bestellangaben

Steck-hülsen-Ø D1 [mm]	Nennweite 2	Schlauch-Außen-Ø D2	D5 Ø	H1	L1	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	2	4	10	25	16,8	2,7	153056	QSL-4H	10
							130745	QSL-4H-100	100
6	3,2	6	12,5	28,5	19,8	3,9	153057	QSL-6H	10
							130746	QSL-6H-100	100
8	4,7	8	14,5	30,7	21,8	5,7	153058	QSL-8H	10
							130747	QSL-8H-50	50
10	6,2	10	17,5	33,7	24,9	9,6	153059	QSL-10H	10
							130748	QSL-10H-50	50
12	7,4	12	21	39	28,9	15	153060	QSL-12H	10

reduzierend

6	2,4	4	12,5	28,5	17,7	3,6	153061	QSL-6H-4	10
8	3,5	6	14,5	30,7	21,9	5,2	153062	QSL-8H-6	10
10	4,7	8	17,5	33,7	24,6	8	153063	QSL-10H-8	10
12	6	10	21	39	28,7	14	153064	QSL-12H-10	10

lange Steckhülse

4	2	4	10	36	16,8	2,8	153065	QSL-4HL	10
6	3,1	6	12,5	42	19,8	4,2	153066	QSL-6HL	10
8	4,5	8	14,5	46,7	21,8	6,2	153067	QSL-8HL	10
10	5,8	10	17,5	51,7	24,9	11	153068	QSL-10HL	10
12	7,4	12	21	59,5	28,95	16	153069	QSL-12HL	10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star


FESTO

Datenblatt

T-Steckverschraubung QST

360° schwenkbar

Außengewinde
mit Außensechskant

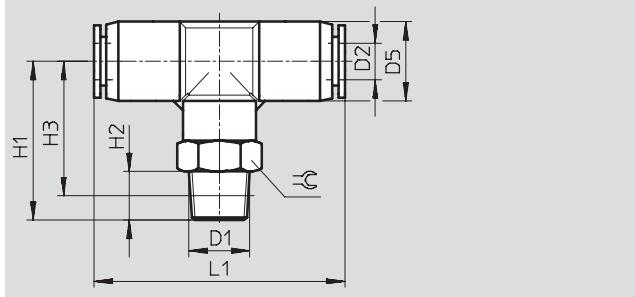

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5 ∅	H1	H2	H3	L1	=C	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
R-Gewinde												
R ¹ / ₈	4,1	4	10	23,5	8	19,5	34	10	14	153106	QST-1/8-4	10
										130793	QST-1/8-4-100	100
	4,7	6	13	26	8	22	41	12	17,5	153107	QST-1/8-6	10
										130794	QST-1/8-6-100	100
	5,4	8	15	26,5	8	22,5	45	14	22,5	153109	QST-1/8-8	10
										130795	QST-1/8-8-50	50
	5,6	10	17,5	33	8	29,1	50,4	17	38,5	190667	QST-1/8-10	10
R ¹ / ₄	2,3	4	10	26,3	11	20,3	33,8	14	24	190668	QST-1/4-4	10
	5,7	6	13	29	11	23	41	14	25,5	153108	QST-1/4-6	10
										130796	QST-1/4-6-100	100
	6	8	15	29,5	11	23,5	45	14	28	153110	QST-1/4-8	10
										130797	QST-1/4-8-50	50
	7,3	10	17,5	36	11	30	51	17	41,5	153112	QST-1/4-10	10
										130798	QST-1/4-10-50	50
	6,2	12	21	38	11	32	56,8	21	61,5	190669	QST-1/4-12	10
R ³ / ₈	3,6	6	13	30,8	12	24,4	40,2	17	38,5	190670	QST-3/8-6	10
	7,2	8	15	31,5	12	25	45	17	41	153111	QST-3/8-8	10
										130799	QST-3/8-8-50	50
	8	10	17,5	37	12	30,5	51	17	50,5	153113	QST-3/8-10	10
										130800	QST-3/8-10-20	20
	8,8	12	21	39	12	32,5	56	21	61,5	153114	QST-3/8-12	10
										130801	QST-3/8-12-20	20
	10,1	16	25	47	11	40,5	67	22	95	164959	QST-3/8-16	1
R ¹ / ₂	6,2	10	17,5	40	15	31,9	50,4	21	72,5	190672	QST-1/2-10	1
	9,9	12	21	42	15	34	56	21	77	153115	QST-1/2-12	1
	11,2	16	25	51	15	43	67	22	99	153116	QST-1/2-16	1

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt


FESTO

T-Steckverschraubung QST

360° schwenkbar

Außengewinde

mit Außensechskant

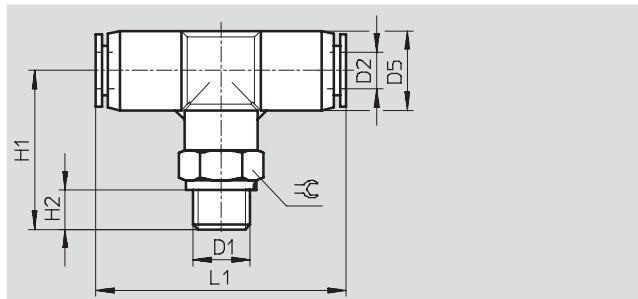

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5 Ø	H1	H2	L1	=C	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr. Typ	PE*
G-Gewinde mit Dichtring										
G ¹ / ₈	2,3	4	10	23,3	5,1	33,8	13	16	186157 QST-G ¹ / ₈ -4 132066 QST-G ¹ / ₈ -4-100	10 100
	3,6	6	13	25	5,1	40,3	13	18	186158 QST-G ¹ / ₈ -6 132067 QST-G ¹ / ₈ -6-100	10 100
	4,6	8	15	25,3	5,1	44,8	14	22	186160 QST-G ¹ / ₈ -8 132068 QST-G ¹ / ₈ -8-50	10 50
G ¹ / ₄	3,6	6	13	26,5	5,6	40,3	17	27	186159 QST-G ¹ / ₄ -6 132069 QST-G ¹ / ₄ -6-100	10 100
	4,6	8	15	26,8	5,6	44,8	17	31	186161 QST-G ¹ / ₄ -8 132070 QST-G ¹ / ₄ -8-50	10 50
	6,2	10	17,5	32,5	5,6	50,4	17	39	186163 QST-G ¹ / ₄ -10 132071 QST-G ¹ / ₄ -10-50	10 50
	8,0	12	21	34,5	5,6	56,8	21	58	132597 QST-G ¹ / ₄ -12	o- Neu 10
G ³ / ₈	4,6	8	15	28,3	6,6	44,8	19	44	186162 QST-G ³ / ₈ -8 132072 QST-G ³ / ₈ -8-50	10 50
	6,2	10	17,5	34	6,6	50,4	19	49	186164 QST-G ³ / ₈ -10 132073 QST-G ³ / ₈ -10-20	10 20
	7,7	12	21	36	6,6	56,8	21	56	186165 QST-G ³ / ₈ -12 132074 QST-G ³ / ₈ -12-20	10 20
	10,2	16	25	45	6,6	66,2	24	97	186349 QST-G ³ / ₈ -16	1
G ¹ / ₂	7,7	12	21	39	7,6	56,8	24	81	186166 QST-G ¹ / ₂ -12	1
	10,8	16	25	46	7,6	66,2	24	96	186167 QST-G ¹ / ₂ -16	1


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

FESTO

Datenblatt

T-Steckverbindung QST

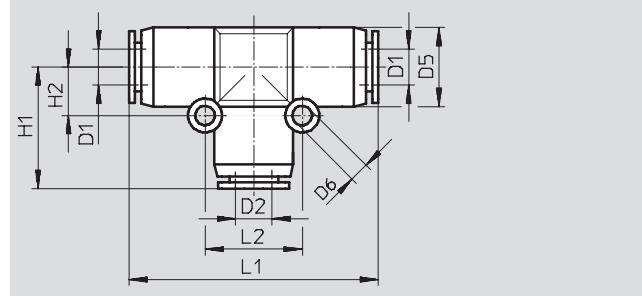

Abmessungen und Bestellangaben

Schlauch-Außen-Ø D1 [mm]	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø D2	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	L1	L2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	2,6	4	10	—	17	—	34	—	7	153128	QST-4	10
										130802	QST-4-100	100
6	4	6	13	3,2	20	8	40	16	10,5	153129	QST-6	10
										130803	QST-6-100	100
8	5	8	15	3,2	22	9	44	18	15,5	153130	QST-8	10
										130804	QST-8-50	50
10	6,7	10	18	4,2	25,5	12	51	24	25,5	153131	QST-10	10
										130805	QST-10-50	50
12	8,7	12	21,5	4,2	28	14	56	28	36	153132	QST-12	10
										130806	QST-12-20	20
16	10,7	16	25,5	4,2	33	12	66	24	43,5	153133	QST-16	1

reduzierend

6	2,3	4	13	3,2	20	8	41	16	11	153134	QST-6-4	10
										130820	QST-6-4-100	100
8	2,1	4	15	3,5	23,2	9	44,4	18	16	130613	QST-8-4	10
	3,6	6	15	3,2	20,5	9	45	18	15	153135	QST-8-6	10
										130821	QST-8-6-50	50
10	3,6	6	17,5	4,2	27	12	50,4	24	25	130614	QST-10-6	10
	5	8	17,5	4,2	25	12	51	24	24	153136	QST-10-8	10
										130822	QST-10-8-50	50
12	5,3	8	21	4,2	29,8	14	56,8	28	38	130615	QST-12-8	10
	6,4	10	21	4,2	29,5	14	59	28	36	153137	QST-12-10	10
										130823	QST-12-10-20	20
16	7,6	12	25	4,2	33,2	12	66,2	24	45	130616	QST-16-12	1

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star



Datenblatt

FESTO

T-Steckverschraubung QSTF

360° schwenkbar

mit Innen- und Außengewinde

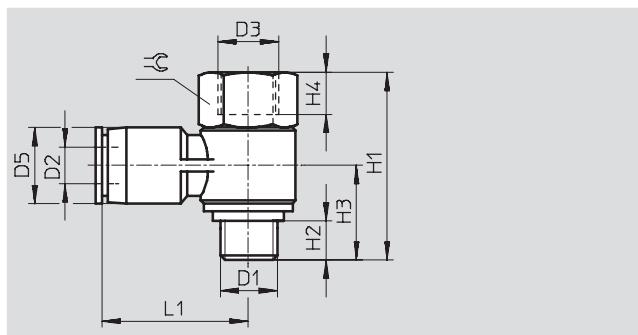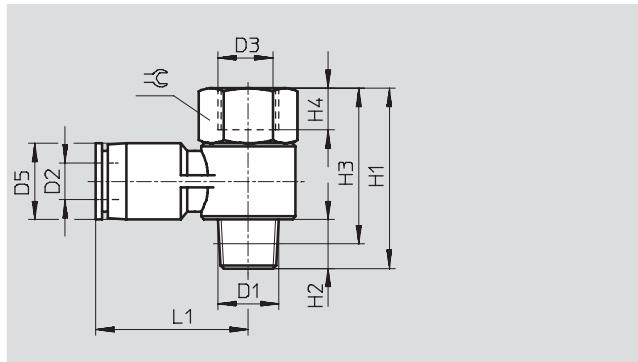

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite [mm]	Schlauch-Außen-Ø D2	D3 Ø	D5 Ø	H1	H2	H3	H4	L1	=C	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
R-Gewinde														
R ¹ / ₈	2,5	4	G ¹ / ₈	10	32,5	8	28,5	7	22,2	14	22	153182	QSTF-1/8-4-B	1
	3,3	6	G ¹ / ₈	12,5	32,5	8	28,5	7	24,2	14	23	153183	QSTF-1/8-6-B	1
	3,6	8	G ¹ / ₈	14,5	32,5	8	28,5	7	26,2	14	25	153185	QSTF-1/8-8-B	1
R ¹ / ₄	3,6	6	G ¹ / ₄	12,5	38,5	11	32,5	9	26,8	17	37	153184	QSTF-1/4-6-B	1
	4,4	8	G ¹ / ₄	14,5	38,5	11	32,5	9	28,2	17	39	153186	QSTF-1/4-8-B	1
	4,4	10	G ¹ / ₄	18	38,5	11	32,5	9	30,5	17	42	153188	QSTF-1/4-10-B	1
R ³ / ₈	4,9	8	G ³ / ₈	14,5	44,5	12	38,2	11	30,2	21	61	153187	QSTF-3/8-8-B	1
	5,6	10	G ³ / ₈	18	44,5	12	38,2	11	32,5	21	64	153189	QSTF-3/8-10-B	1
	6	12	G ³ / ₈	21	44,5	12	38,2	11	35,2	21	67	153190	QSTF-3/8-12-B	1
R ¹ / ₂	7,4	12	G ¹ / ₂	21	52,2	13	44	14	38,2	24	101	153191	QSTF-1/2-12-B	1
G-Gewinde mit Dichtring														
G ¹ / ₈	2,4	4	G ¹ / ₈	10	26	5,1	13,8	7	23,4	14	20	186199	QSTF-G1/8-4	1
	3,2	6	G ¹ / ₈	12,4	26	5,1	14,1	7	25,5	14	21	186200	QSTF-G1/8-6	1
	3,7	8	G ¹ / ₈	14,4	26	5,1	15,1	7	28,4	14	23	186202	QSTF-G1/8-8	1
G ¹ / ₄	3,7	6	G ¹ / ₄	12,4	33,2	5,6	16	9	29	19	43	186201	QSTF-G1/4-6	1
	4,4	8	G ¹ / ₄	14,4	33,2	5,6	16	9	28,9	19	44	186203	QSTF-G1/4-8	1
	4,9	10	G ¹ / ₄	17,6	33,2	5,6	17,3	9	31,2	19	47	186205	QSTF-G1/4-10	1
G ³ / ₈	4,9	8	G ³ / ₈	14,4	38,1	6,6	19,2	10,5	31	24	71	186204	QSTF-G3/8-8	1
	5,8	10	G ³ / ₈	17,6	38,1	6,6	19,2	10,5	33,6	24	74	186206	QSTF-G3/8-10	1
	6	12	G ³ / ₈	21	38,1	6,6	20,9	10,5	36,4	24	77	186207	QSTF-G3/8-12	1
G ¹ / ₂	7	12	G ¹ / ₂	21	42,8	7,6	21,9	13	37,9	27	99	186208	QSTF-G1/2-12	1

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star


FESTO

Datenblatt

T-Steckverschraubung QSTL

360° schwenkbar

Außengewinde
mit Außensechskant

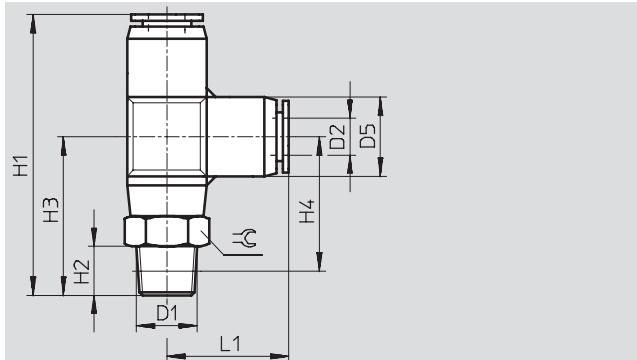

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5	H1	H2	H3	H4	L1	=C	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø										
R-Gewinde													
R1/8	2,6	4	10	41,5	8	24,5	20,5	17	10	14,5	153117	QSTL-1/8-4	10
	4	6	13	46	8	26	22	20	12	17	130824	QSTL-1/8-4-100	100
	5	8	15	50,5	8	28,5	24	22	14	22,5	153118	QSTL-1/8-6	10
											130825	QSTL-1/8-6-100	100
											153120	QSTL-1/8-8	10
											130826	QSTL-1/8-8-50	50
R1/4	4	6	13	49	11	29	23	20	14	26	153119	QSTL-1/4-6	10
	5	8	15	53,5	11	31,5	25	22	14	28,5	130827	QSTL-1/4-6-100	100
	6,7	10	17,5	61,5	11	36	30	25,5	17	41,5	153121	QSTL-1/4-8	10
											130828	QSTL-1/4-8-50	50
											153123	QSTL-1/4-10	10
											130829	QSTL-1/4-10-50	50
R3/8	5	8	15	55	12	33	26,5	22	17	41	153122	QSTL-3/8-8	10
	6,7	10	17,5	62,5	12	37	30,5	25,5	17	50,5	153124	QSTL-3/8-10	10
	8,7	12	21	67	12	39	32,5	28	21	62,5	153125	QSTL-3/8-12	10
R1/2	8,7	12	21	70	15	42	34	28	21	77,5	153126	QSTL-1/2-12	1
	10,9	16	25	84,5	15	51	41	33,5	22	99	153127	QSTL-1/2-16	1

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt


FESTO

T-Steckverschraubung QSTL

360° schwenkbar

Außengewinde

mit Außensechskant

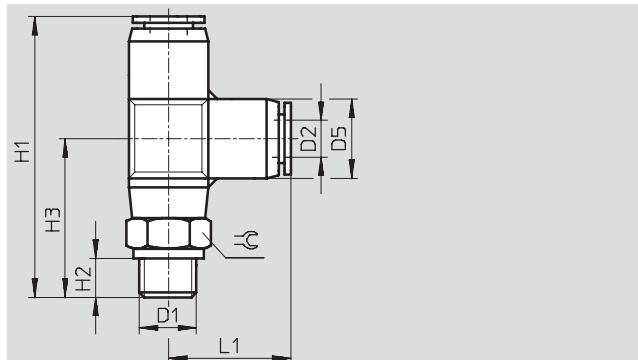

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss D1	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5 ∅	H1	H2	H3	L1	=C	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr. Typ	PE*
G-Gewinde mit Dichtring											
G ¹ / ₈	2,6	4	10	40,2	5,1	23,3	16,9	13	16	186168 QSTL-G ¹ / ₈ -4 132075 QSTL-G ¹ / ₈ -4-100	10 100
	4	6	13	45,2	5,1	25	20,2	13	18	186169 QSTL-G ¹ / ₈ -6 132076 QSTL-G ¹ / ₈ -6-100	10 100
	5	8	15	49,4	5,1	27,2	22,2	14	23	186171 QSTL-G ¹ / ₈ -8 132077 QSTL-G ¹ / ₈ -8-50	10 50
G ¹ / ₄	4	6	13	46,7	5,6	26,5	20,2	17	27	186170 QSTL-G ¹ / ₄ -6 132078 QSTL-G ¹ / ₄ -6-100	10 100
	5	8	15	50,9	5,6	28,7	22,2	17	31	186172 QSTL-G ¹ / ₄ -8 132079 QSTL-G ¹ / ₄ -8-50	10 50
	6,7	10	17,5	57,7	5,6	32,5	25,2	17	39	186174 QSTL-G ¹ / ₄ -10 132080 QSTL-G ¹ / ₄ -10-50	10 50
G ³ / ₈	5	8	15	52,4	6,6	30,2	22,2	19	44	186173 QSTL-G ³ / ₈ -8	10
	6,7	10	17,5	59,2	6,6	34	25,2	19	49	186175 QSTL-G ³ / ₈ -10	10
	8,7	12	21	64,6	6,6	36,2	28,2	21	56	186176 QSTL-G ³ / ₈ -12	10
G ¹ / ₂	8,7	12	21	67,6	7,6	39,2	28,2	24	81	186177 QSTL-G ¹ / ₂ -12	1
	10,9	16	25	79,1	7,6	46	33,1	24	96	186178 QSTL-G ¹ / ₂ -16	1

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star


FESTO

Datenblatt

Steckverschraubung QSW

360° schwenkbar

Außengewinde

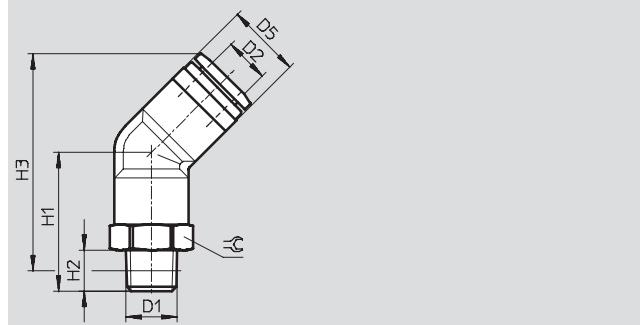


Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5	H1	H2	H3	=C	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
R-Gewinde											
R ¹ / ₈	2,5	4	8	14,8	8	23	10	6,1	130596	QSW-1/8-4	10
	3,3	6	10,5	16,4	8	25,3	10	6,8	130597	QSW-1/8-6	10
	5,3	8	14,5	27	8	42,2	14	18	130598	QSW-1/8-8	10
R ¹ / ₄	3,3	6	10,5	21,4	11	28,2	14	17,9	130599	QSW-1/4-6	10
	5,3	8	14,5	30	11	43,2	14	24	130600	QSW-1/4-8	10
	7	10	17,5	34,2	11	50,6	17	34	130601	QSW-1/4-10	10
R ³ / ₈	7	10	17,5	35,2	12	51,3	17	42	130602	QSW-3/8-10	10
	7,5	12	21	39	12	60	21	66	130603	QSW-3/8-12	10
R ¹ / ₂	7,5	12	21	42	15	61,2	21	80	130604	QSW-1/2-12	1
	10,7	16	25	47	15	67,6	22	83	130605	QSW-1/2-16	1

* Packungseinheit in Stück

Steckverbindung QSW-...HL

mit Steckhülse

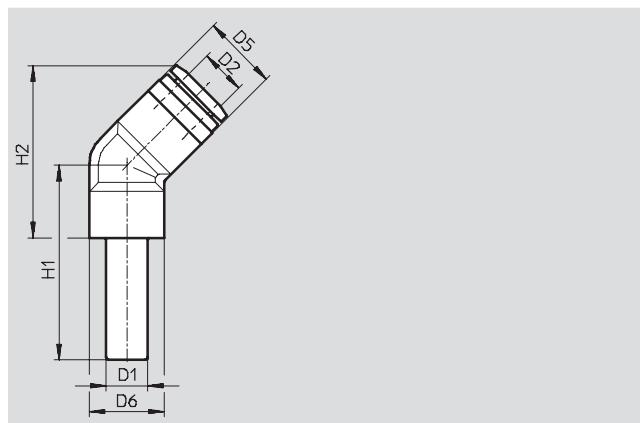

Abmessungen und Bestellangaben

Steck- hülsen-Ø D1 [mm]	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø D2	D5	D6	H1	H2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	2	4	8	9,3	25,3	17,5	1,9	130617	QSW-4HL	10
6	2,5	6	10,5	10,4	28,5	20,8	3	130618	QSW-6HL	10
8	5	8	14,5	14,5	37,5	33,2	7,8	130619	QSW-8HL	10
10	6	10	17,5	17,5	42,2	39,7	13	130620	QSW-10HL	10
12	7	12	21	21	49,5	48,4	20	130621	QSW-12HL	10


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

FESTO

Datenblatt

X-Steckverbindung QSX

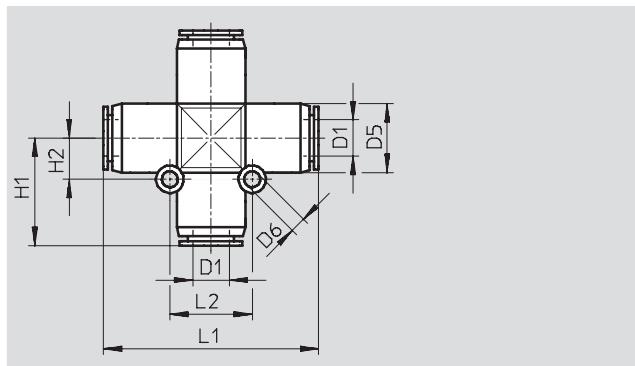

Abmessungen und Bestellangaben

Schlauch-Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	D5	D6	H1	H2	L1	L2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
8	4,7	15	3,5	23,5	9	47	18	20	153285	QSX-8	10
10	6,1	17,5	4,5	27,5	11	55	22	32	153286	QSX-10	10
12	7,5	21	4,5	31	12	62	24	46	153287	QSX-12	10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star



FESTO

Datenblatt

Y-Steckverschraubung QSY

360° schwenkbar

Außengewinde
mit Außensechskant

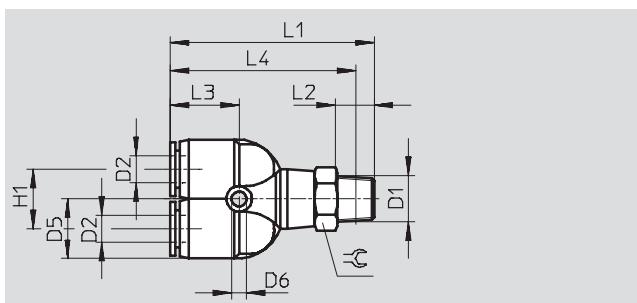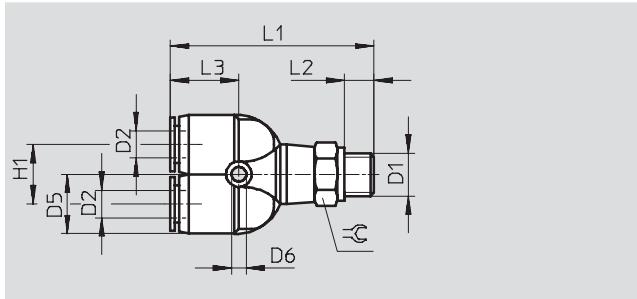

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5	D6	H1	L1	L2	L3	L4	=C	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø	Ø										
Metrisches Gewinde mit Dichtring														
M5	1,4	4	10	3,4	11	38,1	3,5	14,1	-	10	12	190673	QSY-M5-4	10
	1,4	6	12,5	3,2	12	41,9	3,5	15,8	-	12	16	190674	QSY-M5-6	10
R-Gewinde														
R ¹ / ₈	2,3	4	10	3,4	11	41	8	14,5	38	10	15	153138	QSY-1/8-4	10
	3,6	6	13	3,2	12	44,5	8	16	40,5	12	18	153139	QSY-1/8-6	10
	4,6	8	15	3,2	14	49	8	17,5	45	14	23,5	153141	QSY-1/8-8	10
R ¹ / ₄	2,3	4	10	3,4	11	43,6	11	14,1	37,6	14	23	190675	QSY-1/4-4	10
	3,6	6	13	3,2	12	47,5	11	16	41,5	14	25	153140	QSY-1/4-6	10
	4,6	8	15	3,2	14	52	11	17,5	46	14	29,5	153142	QSY-1/4-8	10
	6,2	10	18	4,5	18	58,5	11	20	52,5	17	43	153144	QSY-1/4-10	10
R ³ / ₈	4,6	8	15	3,2	14	53,5	12	17,5	47	17	42,5	153143	QSY-3/8-8	10
	6,2	10	18	4,5	18	59,5	12	20	53	17	51,5	153145	QSY-3/8-10	10
	6,9	12	21	4,5	20	64,5	12	22,5	58	21	64,5	153146	QSY-3/8-12	10
R ¹ / ₂	6,9	12	21	4,5	20	67,5	15	22,5	59,5	21	79,5	153147	QSY-1/2-12	10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt


FESTO

Y-Steckverschraubung QSY

360° schwenkbar

Außengewinde

mit Außensechskant

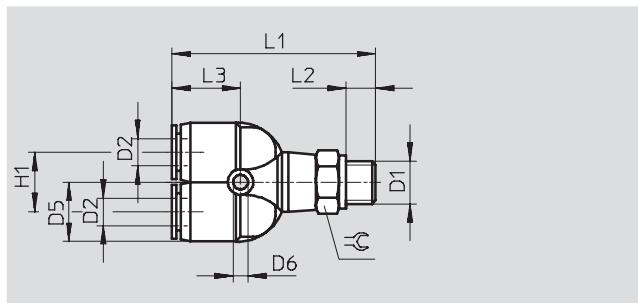

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5	D6	H1	L1	L2	L3	=C	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
G-Gewinde mit Dichtring													
G ¹ / ₈	2,3	4	10	3,4	11	40,6	5,1	14,1	13	17	186179	QSY-G ¹ / ₈ -4	10
	3,6	6	12,5	3,2	12	43,4	5,1	15,8	13	18	186180	QSY-G ¹ / ₈ -6	10
	4,6	8	14,5	3,2	14	47,7	5,1	17,2	14	23	186182	QSY-G ¹ / ₈ -8	10
G ¹ / ₄	3,6	6	12,5	3,2	12	44,9	5,6	15,8	17	28	186181	QSY-G ¹ / ₄ -6	10
	4,6	8	14,5	3,2	14	49,2	5,6	17,2	17	31	186183	QSY-G ¹ / ₄ -8	10
	6,2	10	18	4,5	18	54,8	5,6	19,5	17	41	186185	QSY-G ¹ / ₄ -10	10
G ³ / ₈	4,6	8	14,5	3,2	14	50,7	6,6	17,2	19	44	186184	QSY-G ³ / ₈ -8	10
	6,2	10	18	4,5	18	56,3	6,6	19,5	19	51	186186	QSY-G ³ / ₈ -10	10
	6,9	12	21	4,2	20	61,5	6,6	22,2	21	58	186187	QSY-G ³ / ₈ -12	10
G ¹ / ₂	6,9	12	21	4,2	20	64,5	7,6	22,2	24	84	186188	QSY-G ¹ / ₂ -12	1


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star


FESTO

Datenblatt

Y-Steckverbindung QSY

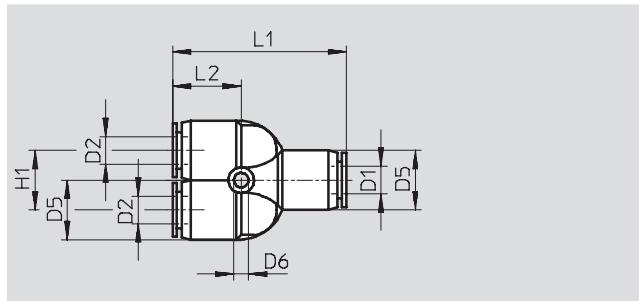

2 reduzierte Abgänge

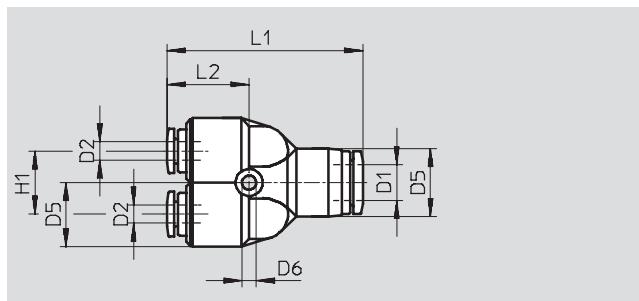

Abmessungen und Bestellangaben

Schlauch-Außen-Ø D1 [mm]	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø D2	D5 ∅	D6 ∅	H1	L1	L2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	2,3	4	10	3,4	11	32,8	14,1	7,6	153148	QSY-4	10
									130807	QSY-4-100	100
6	3,6	6	12,5	3,4	12	37,7	15,8	11	153149	QSY-6	10
									130808	QSY-6-100	100
8	4,6	8	14,5	3,2	14	42,4	17,2	16	153150	QSY-8	10
									130809	QSY-8-50	50
10	5,9	10	18	4,5	18	48,4	19,5	26	153151	QSY-10	10
									130810	QSY-10-20	20
12	7	12	21	4,2	20	54,8	22,2	37	153152	QSY-12	10
									130811	QSY-12-20	20
16	8,5	16	25	4,5	24	62,2	22,1	45	130609	QSY-16	1
<hr/>											
reduzierend											
6	2,3	4	13	3,2	12	37,5	15	10,5	153153	QSY-6-4	10
									130812	QSY-6-4-100	100
8	2,1	4	15	3,2	14	43,3	18,2	17	130610	QSY-8-4	10
	3,6	6	15	3,2	14	42,5	17,5	14,5	153154	QSY-8-6	10
									130813	QSY-8-6-50	50
10	3,6	6	18	4,5	18	50,2	21,3	27	130611	QSY-10-6	10
	4,6	8	18	4,5	18	48,5	19,5	23	153155	QSY-10-8	10
									130814	QSY-10-8-20	20
12	5,4	8	21	4,2	20	56,4	23,8	40	130612	QSY-12-8	10
	5,9	10	21	4,5	20	55	22,5	35,5	153156	QSY-12-10	10
									130815	QSY-12-10-20	20
16	7,8	12	25	4,5	25	66,7	26,6	77	190708	QSY-16-12	1

* Packungseinheit in Stück


Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

FESTO

Y-Steckverbindung QSY-...H

mit Steckhülse

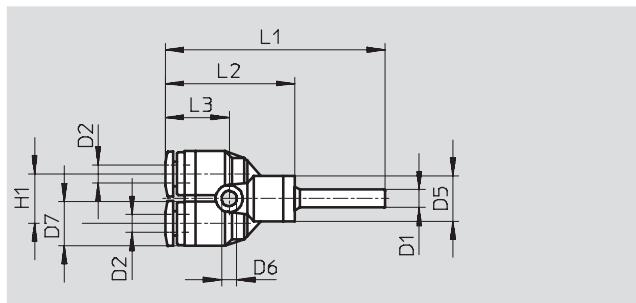

Abmessungen und Bestellangaben

Steck-hülsen-Ø D1 [mm]	Nennweite 4	Schlauch-Außen-Ø D2	D5 ∅	D6 ∅	D7 ∅	H1	L1	L2	L3	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	1,6	4	10	3,4	10	11	48,7	28,6	14,1	6,5	130628	QSY-4H	10
6	3,1	6	12,5	3,2	12,5	12	55,6	33	15,8	9,4	130629	QSY-6H	10
8	4,6	8	13	3,2	14,5	14	59,2	35,7	17,2	13	130630	QSY-8H	10
10	5,9	10	18	4,5	18	18	68,5	43,5	19,5	23	130631	QSY-10H	10
12	7,3	12	21,5	4,5	21	20	78,3	49,8	22,2	34	130632	QSY-12H	10

reduzierend

6	2,3	4	10	3,4	10	11	50,9	28,6	14,1	6,8	130633	QSY-6H-4	10
8	3,6	6	12,8	3,2	12,5	12	56,5	33	15,8	9,5	130634	QSY-8H-6	10
10	4,6	8	15	3,2	14,5	14	62,7	37,7	17,2	15	130635	QSY-10H-8	10
12	5,9	10	18	4,5	18	18	69,8	41,3	19,5	23	130636	QSY-12H-10	10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star



FESTO

Datenblatt

Y-Steckverschraubung QSYL

360° schwenkbar

Außengewinde
mit Außensechskant

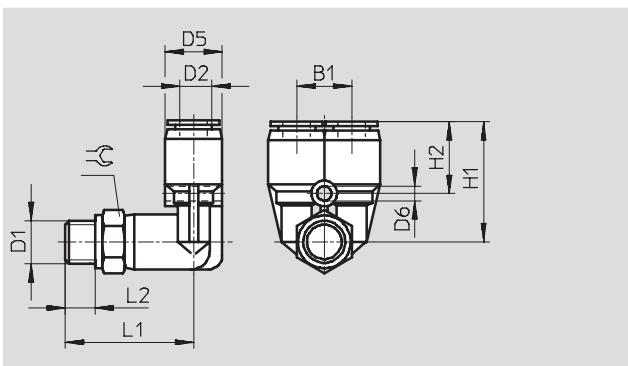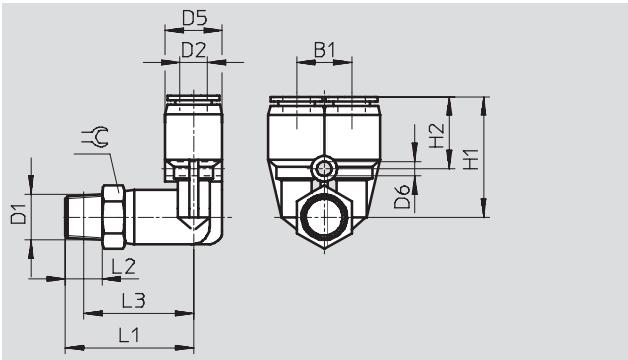

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite [mm]	Schlauch-Außen-Ø D2	B1	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	L1	L2	L3	=C	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
-----------	----------------	---------------------	----	------	------	----	----	----	----	----	----	-------------------	-----------	-----	-----

R-Gewinde

R ¹ / ₈	1,9	4	11	10	3,2	23	14,5	24,5	8	20,5	10	15,5	153172	QSYL-1/8-4	1
	3	6	12	13	4,2	26,5	16	28	8	24	14	18,5	153173	QSYL-1/8-6	1
	4,3	8	14	15	4,2	29,5	17	31	8	27	14	25	153175	QSYL-1/8-8	1
R ¹ / ₄	2,9	6	12	13	4,2	26,5	16	31	11	25	14	26,5	153174	QSYL-1/4-6	1
	4,3	8	14	15	4,2	29,5	17	34	11	28	14	30,5	153176	QSYL-1/4-8	1
	5,8	10	18	18	4,2	34	19	37	11	31	17	45	153178	QSYL-1/4-10	1
R ³ / ₈	4,4	8	14	15	4,2	29,5	17	36	12	29,5	17	44	153177	QSYL-3/8-8	1
	5,9	10	18	18	4,2	34	19	38	12	31,5	17	53,5	153179	QSYL-3/8-10	1
	7,4	12	20	22	4,2	35,5	20,5	42	12	35,5	21	67	153180	QSYL-3/8-12	1
R ¹ / ₂	7,3	12	20	22	4,2	35,5	20,5	45	15	37	21	83	153181	QSYL-1/2-12	1

G-Gewinde mit Dichtring

G ¹ / ₈	1,9	4	11	10	3,2	22,7	14,2	24,7	5,1	-	13	17	186189	QSYL-G1/8-4	1
	3	6	12	12,5	4,2	26,2	15,5	27	5,1	-	13	19	186190	QSYL-G1/8-6	1
	4,3	8	14	14,5	4,2	29,4	16,9	30	5,1	-	14	25	186192	QSYL-G1/8-8	1
G ¹ / ₄	2,9	6	12	12,5	4,2	26,2	15,5	28,5	5,6	-	17	29	186191	QSYL-G1/4-6	1
	4,3	8	14	14,5	4,2	29,4	16,9	31,5	5,6	-	17	33	186193	QSYL-G1/4-8	1
	5,8	10	18	17,5	4,2	33,5	18,5	33,5	5,6	-	17	43	186195	QSYL-G1/4-10	1
G ³ / ₈	4,4	8	14	14,5	4,2	29,4	16,9	33	6,6	-	19	46	186194	QSYL-G3/8-8	1
	5,9	10	18	17,5	4,2	33,5	18,5	35	6,6	-	19	53	186196	QSYL-G3/8-10	1
	7,4	12	20	21	4,2	35,2	20,4	39,2	6,6	-	21	61	186197	QSYL-G3/8-12	1
G ¹ / ₂	7,3	12	20	21	4,2	35,2	20,4	42,2	7,6	-	24	87	186198	QSYL-G1/2-12	1

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt



FESTO

Y-Steckverschraubung QSYLV

360° schwenkbar

Außengewinde

mit Außensechskant

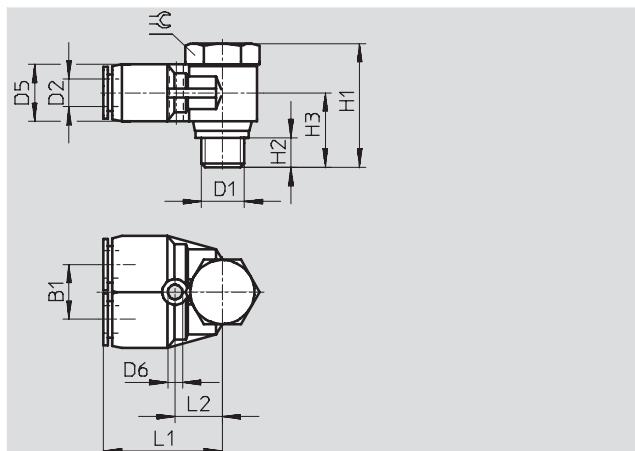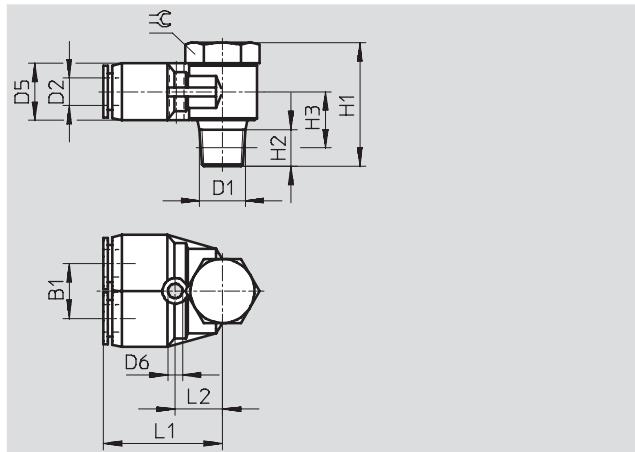

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite [mm]	Schlauch-Außen-Ø D2	B1	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	=G	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
R-Gewinde															
R1/8	3,3	6	12	12,5	3,2	27	8	11	26	10,5	14	24,5	153192	QSYLV-1/8-6	1
R1/4	4,4	8	14	14,5	3,2	31,5	11	12,5	29	12,5	17	41,5	153193	QSYLV-1/4-8	1
R3/8	5,7	10	17	17,5	4,2	36	12	14,5	33,5	15	21	69,5	153194	QSYLV-3/8-10	1
R1/2	7,1	12	20	21	4,2	40	15	17,5	37,5	17	24	102	153195	QSYLV-1/2-12	1
G-Gewinde mit Dichtring															
G1/8	3,5	6	12	12,4	3,2	26,2	5,1	15,2	27,5	12	17	31	186209	QSYLV-G1/8-6	1
G1/4	4,7	8	14	14,4	3,2	28,4	5,6	16,4	30,9	14	19	48	186210	QSYLV-G1/4-8	1
G3/8	5,2	10	17	17,6	4,2	33,4	6,6	19,4	34	15,5	21	73	186211	QSYLV-G3/8-10	1
G1/2	7	12	20	21	4,2	37,4	7,6	21,9	38,9	18,5	27	123	186212	QSYLV-G1/2-12	1

* Packungseinheit in Stück



Steckverschraubungen QS, Quick Star

FESTO

Datenblatt

Y-Steckverschraubung QSYTF

Innen- und Außengewinde
mit Außensechskant

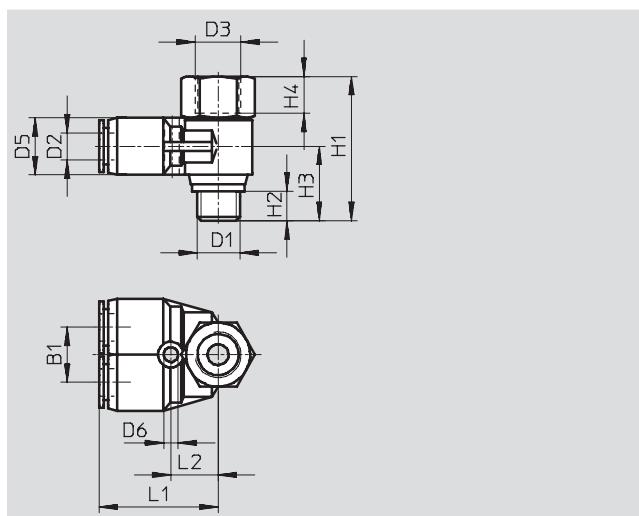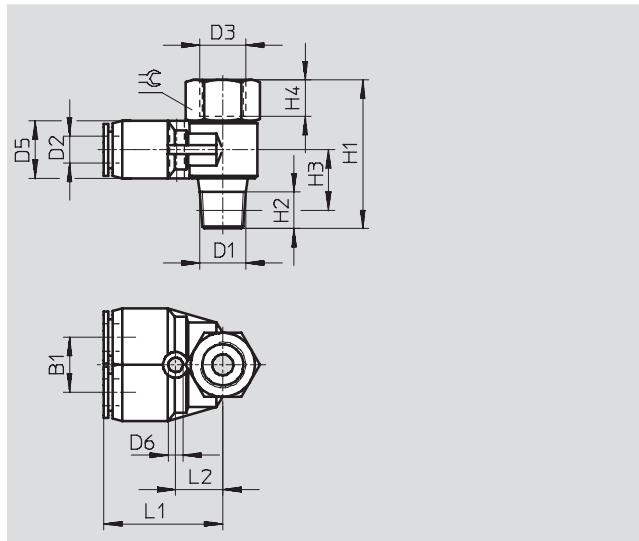

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	B1	D3	D5	D6	H1	H2	H3	H4	L1	L2	$\leftarrow\rightleftharpoons$	Ge-wicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2															

R-Gewinde und G-Gewinde innen

R ¹ / ₈	3,1	6	12	G ¹ / ₈	12,4	3,5	32,5	8	12	7	26,2	10,7	14	27	153196	QSYTF-1/8-6-B	1
R ¹ / ₄	4,3	8	14	G ¹ / ₄	14,4	3,2	38,5	11	13,5	9	29,1	12,5	17	43	153197	QSYTF-1/4-8-B	1
R ³ / ₈	5,5	10	17	G ³ / ₈	17,6	4,2	44,5	12	15,7	11	33,5	15	21	72	153198	QSYTF-3/8-10-B	1
R ¹ / ₂	6,8	12	20	G ¹ / ₂	21	4,2	52,2	13	16,5	14	37,4	17	24	109	153199	QSYTF-1/2-12-B	1

G-Gewinde mit Dichtring

G ¹ / ₈	3,1	6	12	G ¹ / ₈	12,4	3,2	29,2	5,1	15,2	7	27,5	12	17	32	186213	QSYTF-G1/8-6	1
G ¹ / ₄	4,3	8	14	G ¹ / ₄	14,4	3,2	32,9	5,6	16,4	9	30,9	14	19	47	186214	QSYTF-G1/4-8	1
G ³ / ₈	5,5	10	17	G ³ / ₈	17,6	4,2	41,4	6,6	19,4	11	34	15,5	21	72	186215	QSYTF-G3/8-10	1
G ¹ / ₂	6,8	12	20	G ¹ / ₂	21	4,2	47,4	7,6	21,9	14	38,9	18,5	27	127	186216	QSYTF-G1/2-12	1

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QSM-B, Quick Star, Mini


Datenblatt

Steckverschraubung QSM-B


Außengewinde
mit Außensechskant



M-Gewinde

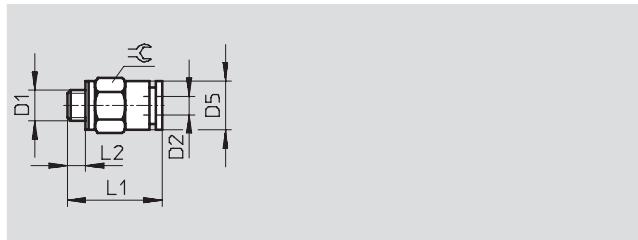

R-Gewinde

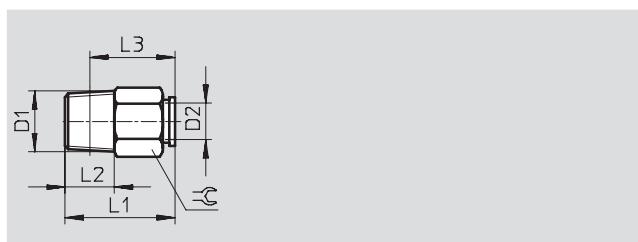

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5	L1	L2	L3	=C	Gewicht/Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø					[g]			

Metrisches Gewinde mit Dichtring

M3	0,9	3	6,0	13,3	2,5	–	5,5	1,1	132102	QSM-B-M3-3-20	Neu	20
	1,1	4	7,8	15,7	2,5	–	8	2,4	130894	QSM-B-M3-4-20		20
M5	2,0	3	7,8	16,2	3	–	8	3,5	132103	QSM-B-M5-3-20	Neu	20
	2,2	4	7,8	16,2	3	–	8	3,2	130895	QSM-B-M5-4-20		20
	2,1	6	9,8	17,3	3	–	10	4,5	130896	QSM-B-M5-6-20		20



R-Gewinde

R ¹ / ₈	2,9	4	7,8	16,2	8	12,3	10	6	132104	QSM-B-1/8-4-20	Neu	20
	4,5	6	9,8	17,9	8	14	10	6	132105	QSM-B-1/8-6-20	Neu	20

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QSM-B, Quick Star, Mini

Datenblatt

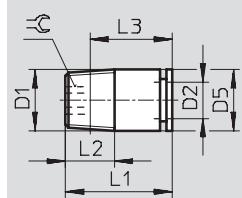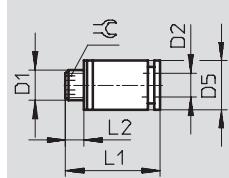Steckverschraubung QSM-B-...-IAußengewinde
mit Innensechskant**Abmessungen und Bestellangaben**

Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5	L1	L2	L3	=C	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø								

Metrisches Gewinde mit Dichtring

M3	1,6	3	8	15,7	2,5	–	1,5	2,3	132116	QSM-B-M3-3-I-20	-o- Neu	20
	1,5	4	8	15,7	2,5	–	1,5	2,2	130909	QSM-B-M3-4-I-20		20
M5	1,9	3	8	16,2	3,0	–	2,0	3,3	132117	QSM-B-M5-3-I-20	-o- Neu	20
	2,5	4	8	16,2	3,0	–	2,5	3	130910	QSM-B-M5-4-I-20		20
	2,6	6	9,8	17,8	3,0	–	2,5	4,4	130911	QSM-B-M5-6-I-20		20
M7	2,3	4	9,8	18,9	5,5	–	3,0	6	130912	QSM-B-M7-4-I-20		20
	2,9	6	9,8	20,9	5,5	–	4,0	6,4	130913	QSM-B-M7-6-I-20		20

R-Gewinde

R1/8	3,1	4	10	16,4	8,0	12,5	3,0	6	132118	QSM-B-1/8-4-I-20	-o- Neu	20
	4,1	6	10	18,2	8,0	14,3	4,0	6	132119	QSM-B-1/8-6-I-20	-o- Neu	20

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QSM-B, Quick Star, Mini

Datenblatt



FESTO

L-Steckverschraubung QSM-B

360° schwenkbar

Außengewinde

mit Außensechskant

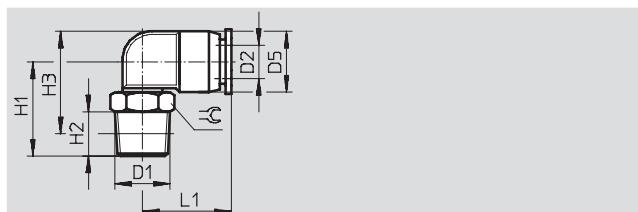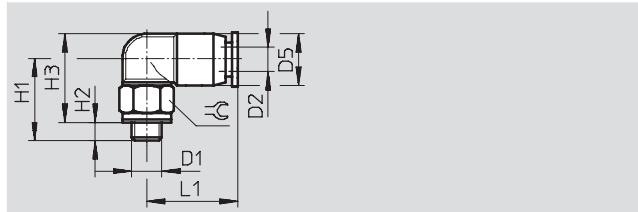

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	=C	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
Metrisches Gewinde mit Dichtring												
M3	0,8	3	6	12	2,5	12,5	11	5,5	1,5	132106	QSM-B-M3-3-20	• Neu
	1,3	4	8	14	2,5	15,5	15,7	8	3	130899	QSM-B-M3-4-20	20
R-Gewinde												
R1/8	2,5	4	8	16	8	16,3	15,7	10	6	132110	QSM-B-1/8-4-20	• Neu
	3,3	6	10,5	17	8	18,8	16,3	10	7	132111	QSM-B-1/8-6-20	• Neu



* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QSM-B, Quick Star, Mini

Datenblatt

T-Steckverschraubung QSMT-B

360° schwenkbar

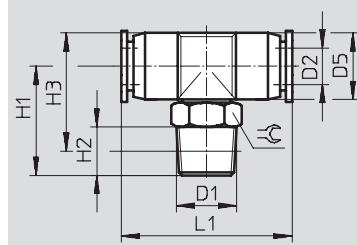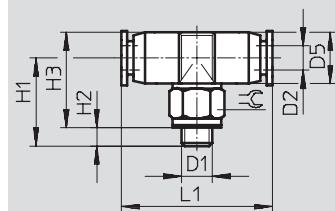Außengewinde
mit Außensechskant

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5	H1	H2	H3	L1	=	Gewicht/Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø						[g]			

Metrisches Gewinde mit Dichtring

M3	0,9	3	6	12	2,5	12,5	22	5,5	2	132112	QSMT-B-M3-3-20	- Neu	20
	1,3	4	8	15	2,5	15,5	26,2	8	3,9	130904	QSMT-B-M3-4-20		20
M5	1,6	3	6	13,5	3	13,5	22	8	3,3	132113	QSMT-B-M5-3-20	- Neu	20
	2,2	4	8	14,5	3	14,5	26,2	8	4,3	130905	QSMT-B-M5-4-20		20
	2,1	6	10,5	15,5	3	17,8	28,4	8	5,6	130906	QSMT-B-M5-6-20		20

R-Gewinde

R ¹ / ₈	2,4	4	8	17	8	17,1	26,2	10	7	132114	QSMT-B-1/8-4-20	- Neu	20
	3,3	6	10,5	18	8	19,3	28,4	10	8	132115	QSMT-B-1/8-6-20	- Neu	20

* Packungseinheit in Stück


Steckverschraubungen QS-B, Quick Star

Datenblatt

FESTO

Steckverschraubung QS-B

Außengewinde
mit Außensechskant

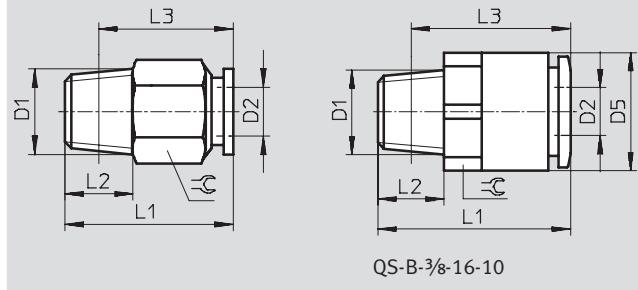

QS-B-3/8-16-10

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5	L1	L2	L3	=C	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
R-Gewinde											
R ¹ / ₈	2,6	4	—	21	8	17	10	8,3	130914	QS-B-1/8-4-20	20
	4	6	—	22,6	8	18,6	12	9,3	130915	QS-B-1/8-6-20	20
	5	8	—	27,9	8	23,9	14	16	130916	QS-B-1/8-8-20	20
	5,4	10	—	30,3	8	26,4	17	22,5	132120	QS-B-1/8-10-20	—o- Neu 20
R ¹ / ₄	2,6	4	—	21	11	15	14	16	130917	QS-B-1/4-4-20	20
	4	6	—	24,6	11	18,5	14	18	130918	QS-B-1/4-6-20	20
	5	8	—	26,6	11	20,6	14	16	130919	QS-B-1/4-8-20	20
	6,7	10	—	29,8	11	23,8	17	20	132121	QS-B-1/4-10-20	—o- Neu 20
	8,7	12	—	35,9	11	29,9	21	43,7	132122	QS-B-1/4-12-20	—o- Neu 20
R ³ / ₈	4	6	—	23,6	12	17,2	17	28	130920	QS-B-3/8-6-10	10
	5	8	—	23,9	12	17,6	17	24	130921	QS-B-3/8-8-10	10
	6,7	10	—	29,3	12	23	17	27	130922	QS-B-3/8-10-10	10
	8,7	12	—	31,9	12	25,6	21	35,5	132123	QS-B-3/8-12-10	—o- Neu 10
	10,3	16	23,8	41,9	12	34,8	22	59,5	132124	QS-B-3/8-16-10	—o- Neu 10
R ¹ / ₂	6,7	10	—	30,3	15	22,1	21	50	130924	QS-B-1/2-10-10	10
	8,7	12	—	33,9	15	25,7	21	50	130925	QS-B-1/2-12-10	10
	12	16	—	41,3	15	33,2	24	67	132125	QS-B-1/2-16-10	—o- Neu 10


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-B, Quick Star

Datenblatt

Steckverschraubung QS-B-...-I

Außengewinde
mit Innensechskant

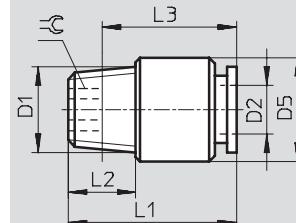

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø	D5 ∅	L1	L2	L3	=C	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
R-Gewinde											
R ¹ / ₈	2,1	4	9,7	21	8	17	2,5	7,6	130990	QS-B-1/8-4-I-20	20
	3,7	6	11,8	22,6	8	18,6	4	8,1	130991	QS-B-1/8-6-I-20	20
	4,7	8	13,7	27,9	8	23,9	5	14	130992	QS-B-1/8-8-I-20	20
	5	10	17,7	30,3	8	26,4	5	25	132151	QS-B-1/8-10-I-20	-o- Neu 20
R ¹ / ₄	3,7	6	14	22,6	11	16,5	4	15	130994	QS-B-1/4-6-I-20	20
	5	8	14	26,6	11	20,6	6	15	130995	QS-B-1/4-8-I-20	20
	5	10	17,7	29,8	11	23,8	7	22	132152	QS-B-1/4-10-I-20	-o- Neu 20
	6,8	12	20,8	35,9	11	29,9	6	40	132153	QS-B-1/4-12-I-20	-o- Neu 20
R ³ / ₈	5	8	16,8	23,9	12	17,6	6	23	130997	QS-B-3/8-8-I-10	10
	5	10	17,8	29,3	12	23	6	28	130998	QS-B-3/8-10-I-10	10
	7,1	12	20,8	31,9	12	25,6	8	33,5	132154	QS-B-3/8-12-I-10	-o- Neu 10
R ¹ / ₂	5	10	20,8	30,3	15	22,1	6	49	132000	QS-B-1/2-10-I-10	10
	7,1	12	20,8	33,9	15	25,7	8	49	132001	QS-B-1/2-12-I-10	10


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-B, Quick Star

Datenblatt

FESTO

Steckverbindung QS-B

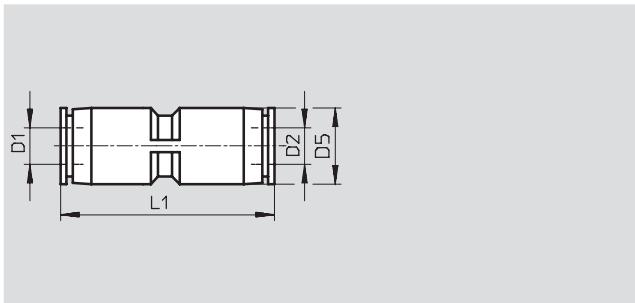

Abmessungen und Bestellangaben							PE*
Schlauch-Außen-Ø D1 [mm]	Nennweite 2,6	Schlauch-Außen-Ø D2	D5 ∅	L1	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr. Typ	
4	2,6	4	10	30,8	4,7	130964 QS-B-4-20	20
6	4	6	12,5	34,9	6,5	130965 QS-B-6-20	20
8	5	8	14,5	37,8	9,4	130966 QS-B-8-20	20
10	6,7	10	17,5	43,4	16	130967 QS-B-10-10	10
12	8,7	12	21	47,8	22	130968 QS-B-12-10	10
16	13,7	16	25	49,4	25	132144 QS-B-16-10	-o- Neu 10
reduzierend							
6	2,6	4	12,5	34,4	6,4	130969 QS-B-6-4-20	20
8	2,1	4	14,5	38,8	11	132145 QS-B-8-4-20	-o- Neu 20
	4	6	14,5	37,9	8,8	130970 QS-B-8-6-20	20
10	3,6	6	17,5	45,2	16	132146 QS-B-10-6-20	-o- Neu 20
	5	8	17,5	43,1	14	130971 QS-B-10-8-20	20
12	5,4	8	21	49,4	24	132147 QS-B-12-8-10	-o- Neu 10
	6,7	10	21	47,6	21	130972 QS-B-12-10-10	10


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-B, Quick Star

Datenblatt

L-Steckverschraubung QSL-B

360° schwenkbar

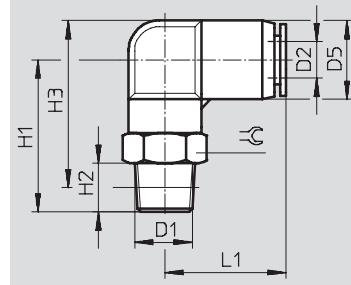Außengewinde
mit Außensechskant

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø	D5 ∅	H1	H2	H3	L1	=C	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
R-Gewinde												
R ¹ / ₈	2,2	4	10	18,9	8	19,9	16,8	10	6,9	130926	QSL-B-1/8-4-20	20
	3,2	6	12,5	19,5	8	21,8	19,7	10	7,8	130927	QSL-B-1/8-6-20	20
	4,6	8	14,5	24,2	8	27,5	21,9	12	12	130928	QSL-B-1/8-8-20	20
	4,5	10	17,5	26,1	8	30,9	25	12	16	132126	QSL-B-1/8-10-20	-o- Neu 20
R ¹ / ₄	2,2	4	10	24,4	11	23,4	16,8	14	14	130929	QSL-B-1/4-4-20	20
	3,4	6	12,5	26	11	26,2	19,7	14	15	130930	QSL-B-1/4-6-20	20
	4,8	8	14,5	27,2	11	28,4	21,9	14	16	130931	QSL-B-1/4-8-20	20
	6,0	10	17,5	28,1	11	30,8	25	14	20	132127	QSL-B-1/4-10-20	-o- Neu 20
	5,8	12	21	29,8	11	34,3	29,2	14	24	132128	QSL-B-1/4-12-20	-o- Neu 20
R ³ / ₈	3,3	6	12,5	26,5	12	26,4	19,7	17	21	130932	QSL-B-3/8-6-10	10
	4,8	8	14,5	27,7	12	28,6	21,9	17	23	130933	QSL-B-3/8-8-10	10
	6,4	10	17,5	29,6	12	32	25	17	26	130934	QSL-B-3/8-10-10	10
	6,6	12	21	31,3	12	35,5	29,2	17	30	132129	QSL-B-3/8-12-10	-o- Neu 10
	10,1	16	25	47	11	53,2	33,1	22	81,5	132130	QSL-B-3/8-16-10	-o- Neu 10
R ¹ / ₂	6,2	10	17,5	32,6	15	33,2	25	21	42	130936	QSL-B-1/2-10-10	10
	7,1	12	21	34,3	15	36,6	29,2	21	46	130937	QSL-B-1/2-12-10	10
	10,9	16	25	51	15	55,4	33,1	22	85,5	132131	QSL-B-1/2-16-10	-o- Neu 10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-B, Quick Star

Datenblatt

FESTO

L-Lang-Steckverschraubung

QSLL-B


360° schwenkbar

Außengewinde

mit Außensechskant



R-Gewinde

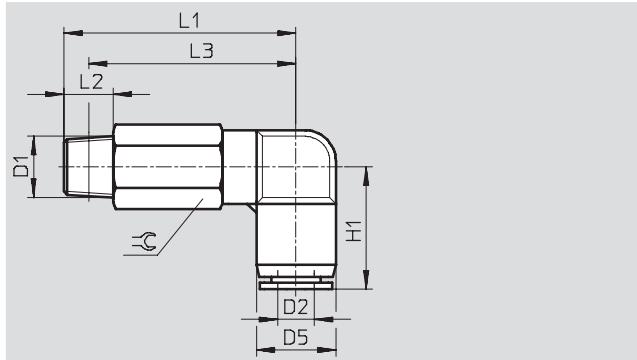


Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5	H1	L1	L2	L3	=G	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø									
R-Gewinde												
R1/8	2,2	4	10	16,8	31,7	8	32,7	10	12	132002	QSLL-B-1/8-4-20	20
	3,3	6	12,5	19,7	34,8	8	37,1	10	13	132003	QSLL-B-1/8-6-20	20
	4,3	8	14,5	21,9	41,5	8	44,8	12	19	132004	QSLL-B-1/8-8-20	20
R1/4	2,2	4	10	16,8	38,1	11	37,1	14	24	132155	QSLL-B-1/4-4-20	-o- Neu 20
	3,3	6	12,5	19,7	42,2	11	42,4	14	25	132006	QSLL-B-1/4-6-20	20
	4,9	8	14,5	21,9	45,4	11	46,6	14	27	132007	QSLL-B-1/4-8-20	20
	5,9	10	17,5	25,0	49,3	11	52,0	14	30	132156	QSLL-B-1/4-10-20	-o- Neu 20
R3/8	3,3	6	12,5	19,7	42,7	12	42,6	17	37	132008	QSLL-B-3/8-6-10	10
	4,9	8	14,5	21,9	45,9	12	46,8	17	39	132009	QSLL-B-3/8-8-10	10
	6,0	10	17,5	25,0	50,8	12	53,2	17	43	132010	QSLL-B-3/8-10-10	10
	6,3	12	21	29,2	56,0	12	60,2	17	47	132157	QSLL-B-3/8-12-10	-o- Neu 10
R1/2	6,0	10	17,5	25,0	54,7	15	55,3	21	74	132012	QSLL-B-1/2-10-10	10
	7,0	12	21	29,2	59,9	15	62,2	21	78	132013	QSLL-B-1/2-12-10	10

* Packungseinheit in Stück

L-Steckverbindung QSL-B

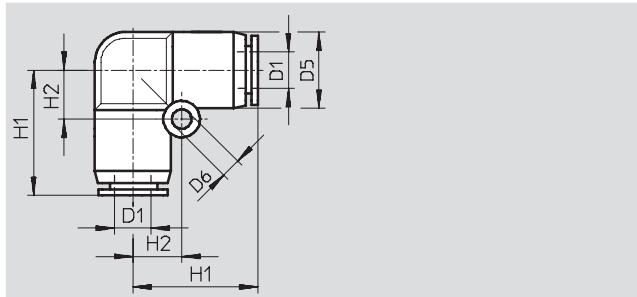

Abmessungen und Bestellangaben

Schlauch-Außen-Ø	Nennweite	D5	D6	H1	H2	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	Ø	Ø						
4	2,3	10	3,2	16,9	6,5	5,1	130950	QSL-B-4-20	20
6	3,6	12,5	3,2	20,1	8	7,3	130951	QSL-B-6-20	20
8	4,6	15	4,2	22,4	10	11	130952	QSL-B-8-20	20
10	6,2	17,5	4,2	26,2	12	17	130953	QSL-B-10-10	10
12	7,7	21	4,2	29,4	14	25	130954	QSL-B-12-10	10
16	10,8	25	4,2	33,1	12	30	132138	QSL-B-16-10	-o- Neu 10



* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-B, Quick Star

Datenblatt

T-Steckverschraubung QST-B

360° schwenkbar

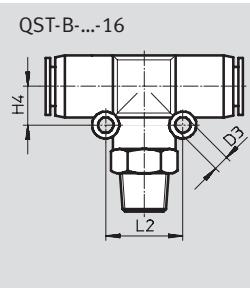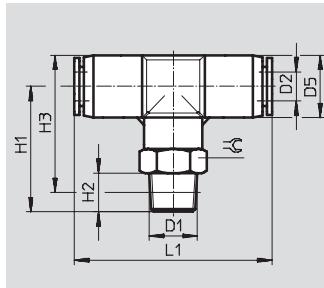Außengewinde
mit Außensechskant

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D3	D5 Ø	H1	H2	H3	H4	L1	L2	=C	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2													
R-Gewinde															
R ¹ / ₈	2,1	4	—	10	18,9	8	19,9	—	33,6	—	10	10	130938	QST-B-1/8-4-20	20
	3,2	6	—	12,5	21,8	8	19,5	—	39,3	—	10	11	130939	QST-B-1/8-6-20	20
	4,6	8	—	14,5	24,2	8	27,5	—	43,8	—	12	17	130940	QST-B-1/8-8-20	20
	4,9	10	—	17,5	26,1	8	30,9	—	50,0	—	12	23	132132	QST-B-1/8-10-20	— Neu 20
R ¹ / ₄	2,2	4	—	10	24,4	11	23,4	—	33,6	—	14	16	130941	QST-B-1/4-4-20	20
	3,3	6	—	12,5	26,0	11	26,2	—	39,3	—	14	18	130942	QST-B-1/4-6-20	20
	4,9	8	—	14,5	27,2	11	28,4	—	43,8	—	14	21	130943	QST-B-1/4-8-20	20
	5,9	10	—	17,5	28,1	11	30,8	—	50,0	—	14	27	132133	QST-B-1/4-10-20	— Neu 20
	5,9	12	—	21	29,8	11	34,3	—	58,4	—	14	34	132134	QST-B-1/4-12-20	— Neu 20
R ³ / ₈	3,3	6	—	12,5	26,5	12	26,4	—	39,3	—	17	25	130944	QST-B-3/8-6-10	10
	4,8	8	—	14,5	27,7	12	28,6	—	43,8	—	17	27	130945	QST-B-3/8-8-10	10
	6,2	10	—	17,5	29,6	12	32,0	—	50,0	—	17	34	130946	QST-B-3/8-10-10	10
	6,7	12	—	21	31,3	12	35,5	—	58,4	—	17	41	132135	QST-B-3/8-12-10	— Neu 10
	10,1	16	4,2	25	47	11	53,2	12	66,2	24	22	95	132136	QST-B-3/8-16-10	— Neu 10
R ¹ / ₂	6,3	10	—	17,5	32,6	15	33,2	—	50,0	—	21	50	130948	QST-B-1/2-10-10	10
	7,1	12	—	21	34,3	15	36,6	—	58,4	—	21	57	130949	QST-B-1/2-12-10	10
	11,2	16	4,2	25	51	15	55,4	12	66,2	24	22	99	132137	QST-B-1/2-16-10	— Neu 10


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-B, Quick Star

Datenblatt

FESTO

T-Steckverbindung QST-B

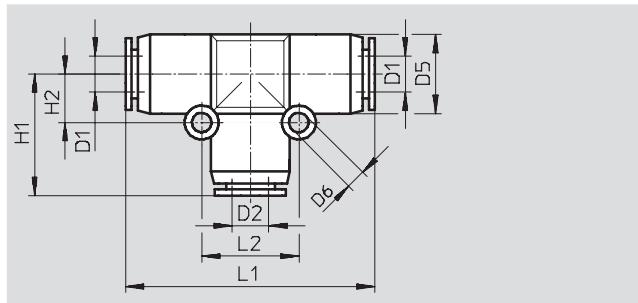

Abmessungen und Bestellangaben

Schlauch-Außen-Ø D1 [mm]	Nennweite 2,6	Schlauch-Außen-Ø D2	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	L1	L2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	2,6	4	10	3,2	16,9	6,5	33,8	13	7,5	130973	QST-B-4-20	20
6	4	6	13	3,5	20,1	8	40,1	16	11	130974	QST-B-6-20	20
8	5	8	15	3,5	22,2	9	44,4	18	16	130975	QST-B-8-20	20
10	6,7	10	17,5	4,2	25,2	12	50,4	24	25	130976	QST-B-10-10	10
12	8,7	12	21	4,2	28,2	14	56,8	28	36	130977	QST-B-12-10	10
16	10,7	16	25	4,2	33,1	12	66,2	24	43,5	132148	QST-B-16-10	• Neu 10


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-B, Quick Star

Datenblatt

T-Steckverschraubung QSTL-B

360° schwenkbar

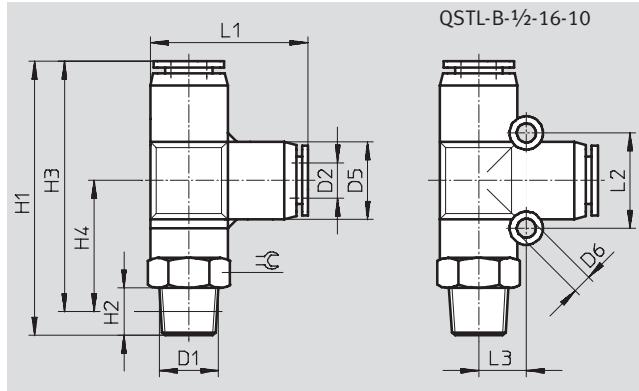Außengewinde
mit Außensechskant
Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	=C	Gewicht/Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*	
D1	[mm]	D2										[g]				
R-Gewinde																
R 1/8	2,2	4		10	36,1	8	32,1	14,9	16,8	-	-	10	10	130978	QSTL-B-1/8-4-20	20
	3,4	6		12,5	40,0	8	36,0	15,5	19,7	-	-	10	11	130979	QSTL-B-1/8-6-20	20
	4,7	8		14,5	46,6	8	42,6	20,2	21,9	-	-	14	17	130980	QSTL-B-1/8-8-20	20
R 1/4	2,0	4		10	41,6	11	35,6	18,4	16,8	-	-	14	16	130981	QSTL-B-1/4-4-20	20
	3,4	6		12,5	46,5	11	40,4	20,0	19,7	-	-	14	18	130982	QSTL-B-1/4-6-20	20
	4,7	8		14,5	49,6	11	43,6	21,2	21,9	-	-	14	21	130983	QSTL-B-1/4-8-20	20
R 3/8	3,4	6		12,5	47,0	12	40,6	20,2	19,7	-	-	17	24	130984	QSTL-B-3/8-6-10	10
	4,7	8		14,5	50,1	12	43,8	21,4	21,9	-	-	17	27	130985	QSTL-B-3/8-8-10	10
	5,9	10		17,5	55,1	12	48,8	23,3	25,0	-	-	17	34	130986	QSTL-B-3/8-10-10	10
	6,5	12		21	61,4	12	55,1	25,0	29,2	-	-	17	41	132149	QSTL-B-3/8-12-10	o- Neu 10
R 1/2	5,9	10		17,5	58,1	15	49,9	24,4	25,2	-	-	21	50	130988	QSTL-B-1/2-10-10	10
	6,8	12		21	64,4	15	56,2	26,1	29,2	-	-	21	57	130989	QSTL-B-1/2-12-10	10
	10,9	16		25	84,1	15	76,0	42,9	33,1	24	12	22	99	132150	QSTL-B-1/2-16-10	o- Neu 10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-B, Quick Star



Datenblatt

Y-Steckverschraubung QSY-B

360° schwenkbar

Außengewinde

mit Außensechskant

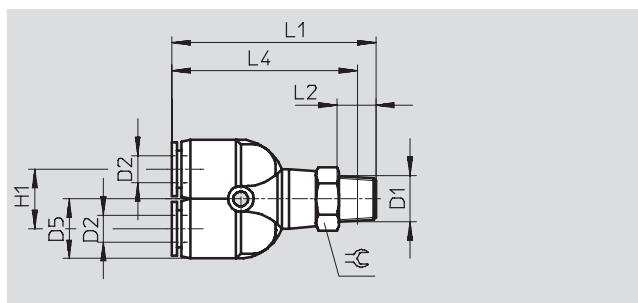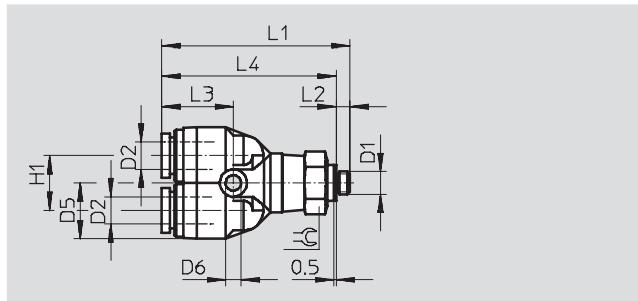

Abmessungen und Bestellangaben


Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5	D6	H1	L1	L2	L3	L4	=C	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1 [mm]	D2	Ø	Ø											
Metrisches Gewinde mit Dichtring														
M5	1,4	4	10	3,4	11	37,6	3	14,1	34,6	10	11	132158	QSY-B-M5-4-20	-o- Neu 20
	1,4	6	12,5	3,4	12	41,4	3	15,8	38,4	12	16	132159	QSY-B-M5-6-20	-o- Neu 20
R-Gewinde														
R ¹ / ₈	2,1	4	10	-	10,3	36,1	8	-	32,1	10	10	132014	QSY-B-1/8-4-20	20
	3,5	6	12,5	-	12,5	42,1	8	-	38,1	12	14	132015	QSY-B-1/8-6-20	20
	4,4	8	14,5	-	14,5	46,0	8	-	42,0	12	17	132016	QSY-B-1/8-8-20	20
R ¹ / ₄	2,1	4	10	-	10,3	41,6	11	-	35,6	14	16	132017	QSY-B-1/4-4-20	20
	3,6	6	12,5	-	12,5	44,1	11	-	38,0	14	18	132018	QSY-B-1/4-6-20	20
	4,9	8	14,5	-	14,5	48,0	11	-	42,0	14	21	132019	QSY-B-1/4-8-20	20
	5,7	10	17,5	-	17,5	51,2	11	-	45,2	14	28	132160	QSY-B-1/4-10-20	-o- Neu 20
R ³ / ₈	3,6	6	12,5	-	12,5	44,6	12	-	38,2	17	25	132020	QSY-B-3/8-6-10	10
	4,9	8	14,5	-	14,5	48,5	12	-	42,2	17	28	132021	QSY-B-3/8-8-10	10
	5,7	10	17,5	-	17,5	51,7	12	-	45,4	17	34	132022	QSY-B-3/8-10-10	10
	6,4	12	21	-	21	56,9	12	-	50,6	17	42	132161	QSY-B-3/8-12-10	-o- Neu 10
R ¹ / ₂	5,7	10	17,5	-	17,5	54,7	15	-	46,5	21	50	132024	QSY-B-1/2-10-10	10
	6,5	12	21	-	21	59,9	15	-	51,7	21	58	132025	QSY-B-1/2-12-10	10

* Packungseinheit in Stück


Steckverschraubungen QS-B, Quick Star

Datenblatt

Y-Steckverbindung QSY-B

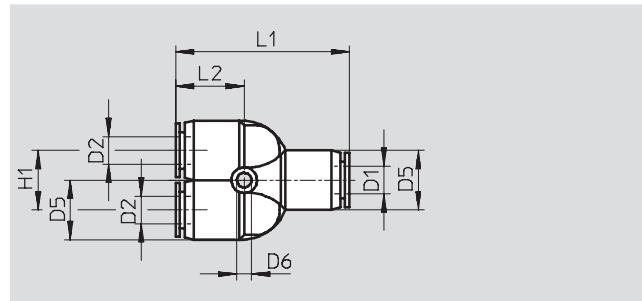

2 reduzierte Abgänge

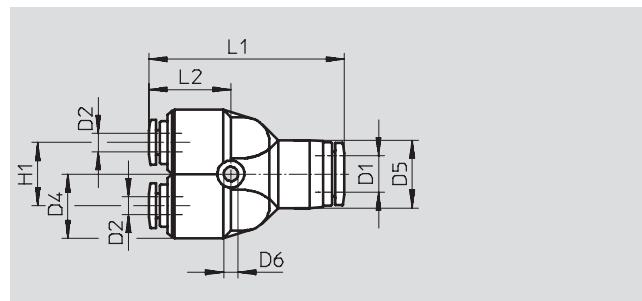

Abmessungen und Bestellangaben

Schlauch-Außen-Ø D1 [mm]	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø D2	D4	D5	D6	H1	L1	L2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	2,3	4	—	10	3,4	11	32,8	14,1	7,6	130955	QSY-B-4-20	20
6	3,6	6	—	13	3,4	12	37,7	15,8	11	130956	QSY-B-6-20	20
8	4,6	8	—	15	3,4	14	42,4	17,2	16	130957	QSY-B-8-20	20
10	5,9	10	—	18	4,5	18	48,4	19,5	26	130958	QSY-B-10-10	10
12	7	12	—	21,5	4,2	20	54,8	22,2	37	130959	QSY-B-12-10	10
16	8,5	16	—	25	4,5	24	62,2	22,1	45	132139	QSY-B-16-10	o- Neu 10
<hr/>												
reduzierend												
6	2,3	4	12,5	13	3,4	12	37,2	15,2	11	130960	QSY-B-6-4-20	20
8	2,1	4	14,5	15	3,4	14	43,4	18,2	17	132140	QSY-B-8-4-20	o- Neu 20
	3,6	6	14,5	15	3,4	14	42,5	17,3	15	130961	QSY-B-8-6-20	20
10	3,6	6	18	18	4,5	18	50,2	21,3	27	132141	QSY-B-10-6-10	o- Neu 10
	4,7	8	18	18	4,5	18	48,1	19,2	23	130962	QSY-B-10-8-10	10
12	5,4	8	21	21,5	4,2	20	56,4	23,8	40	132142	QSY-B-12-8-10	o- Neu 10
	5,9	10	21	21,5	4,2	20	54,6	22	36	130963	QSY-B-12-10-10	10
16	7,8	12	25	25	4,5	24	66,5	26,4	77	132143	QSY-B-16-12-10	o- Neu 10

* Packungseinheit in Stück


Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

FESTO

Datenblatt

Steckverschraubung QS-F

Außengewinde
mit Außensechskant

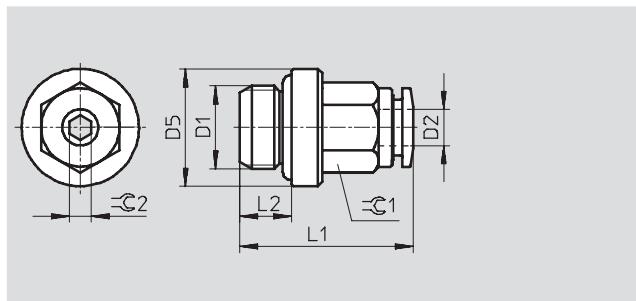

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5 Ø	L1	L2	=C1	=C2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
Metrisches Gewinde											
M5	2,6	4	8	20,5	4	9	2,5	6,1	533844	QS-F-M5-4	10
	2,6	6	8	23	4	11	2,5	9,3	533845	QS-F-M5-6	10
M7	2,6	4	10,2	22	5,5	9	2,5	6,9	533846	QS-F-M7-4	10
	3,6	6	11	25,3	5,5	11	3,5	10,3	533847	QS-F-M7-6	10
G-Gewinde mit Dichtring											
G ¹ / ₈	2,6	4	13,5	19,5	5,5	9	2,5	8,9	193408	QS-F-G ¹ / ₈ -4	10
	4,2	6	13,5	24,8	5,5	11	4	12	193409	QS-F-G ¹ / ₈ -6	10
	5,2	8	12,8	26,5	5,5	13	5	14	193410	QS-F-G ¹ / ₈ -8	10
G ¹ / ₄	4,2	6	17	22,8	6,5	11	4	16	193411	QS-F-G ¹ / ₄ -6	10
	6,2	8	17	24	6,5	13	6	16	193412	QS-F-G ¹ / ₄ -8	10
	7,3	10	16	28,9	6,5	16	7	23,7	193413	QS-F-G ¹ / ₄ -10	10
	7,3	12	16	31,9	6,5	19	7	32	533848	QS-F-G ¹ / ₄ -12	10
G ³ / ₈	6,2	8	20	24	7,5	13	6	23,3	193414	QS-F-G ³ / ₈ -8	10
	8,3	10	21	29,4	7,5	16	8	30	193415	QS-F-G ³ / ₈ -10	10
	10,3	12	22	31,9	7,5	19	10	38,1	197487	QS-F-G ³ / ₈ -12	10
G ¹ / ₂	8,3	10	24	28,9	9	16	8	42	193416	QS-F-G ¹ / ₂ -10	1
	10,3	12	24	31,4	9	19	10	46	193417	QS-F-G ¹ / ₂ -12	1

* Packungseinheit in Stück


Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

FESTO

Datenblatt

Steckverschraubung QS-F-...-I

Außengewinde
mit Innensechskant

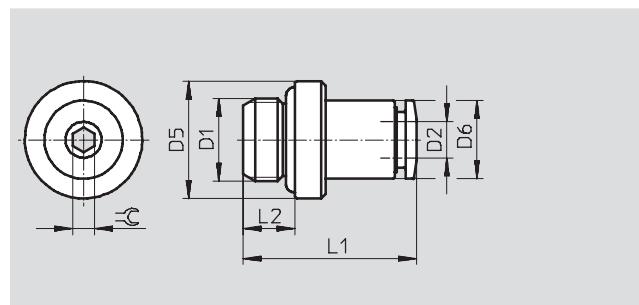


Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5	D6	L1	L2	=C	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø	Ø							
Metrisches Gewinde mit Dichtring											
M5	2,6	4	8	9	20,5	4	2,5	6	533924	QS-F-M5-4-I	10
	2,6	6	8	11	23,5	4	2,5	9	537014	QS-F-M5-6-I	10
M7	2,6	4	11	9	22	5,5	2,5	6,4	533925	QS-F-M7-4-I	10
	4,1	6	11	11	25,3	5,5	3,5	9,4	533926	QS-F-M7-6-I	10
G-Gewinde											
G1/8	2,6	4	13	9	19,5	5,5	2,5	8,6	533927	QS-F-G1/8-4-I	10
	4,2	6	13	11	24,8	5,5	4	13,4	533928	QS-F-G1/8-6-I	10
	5,2	8	13	13	26,5	5,5	5	13,1	533929	QS-F-G1/8-8-I	10
G1/4	6,2	8	16	13	24	6,5	6	14,6	533930	QS-F-G1/4-8-I	10
	7,3	10	16	16	28,9	6,5	7	21	533931	QS-F-G1/4-10-I	10
G3/8	10,3	12	22	19	31,9	7,5	10	34,3	533932	QS-F-G3/8-12-I	10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubung QS-F

Innengewinde
mit Außensechskant

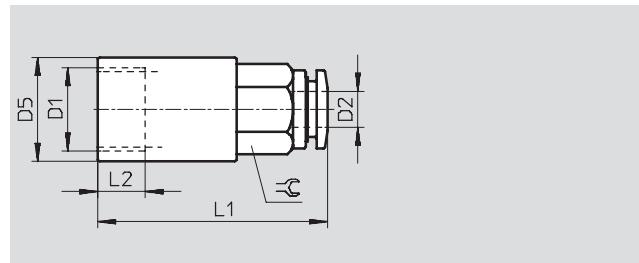

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5	L1	L2	=C	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø							
G-Gewinde										
G1/8	3	4	12	26,5	6,8	9	12,3	533854	QSF-F-G1/8-4	10
	5	6	12	28,3	6,8	11	12,2	533856	QSF-F-G1/8-6	10
G1/4	7	8	12	28,5	6,8	13	13,9	533858	QSF-F-G1/8-8	10
	3	4	17	29,5	9	9	24,9	533855	QSF-F-G1/4-4	10
	5	6	17	31,3	9	11	21,4	533857	QSF-F-G1/4-6	10
	7	8	17	32,5	9	13	23,2	533859	QSF-F-G1/4-8	10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall


FESTO

Datenblatt

Schott-Steckverschraubung

QSSF-F

mit Innengewinde

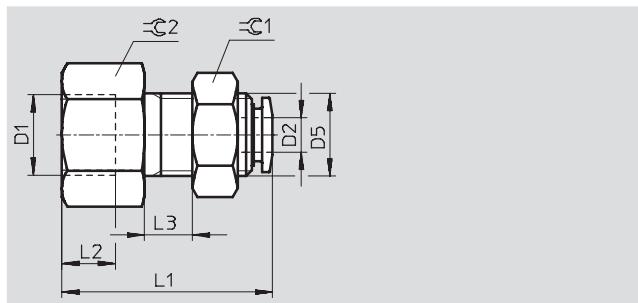

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite [mm]	Schlauch-Außen-Ø D2	D5 Ø	L1	L2	L3 max.	=C1	=C2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
G-Gewinde												
G ¹ / ₈	3	4	M10x1	25,5	6,8	6,6	13	15	19,7	533919	QSSF-F-G ¹ / ₈ -4	10
	5	6	M14x1	26,8	6,8	6,6	17	15	27,8	533920	QSSF-F-G ¹ / ₈ -6	10
	7	8	M16x1	29	6,8	6,6	19	17	38,4	533922	QSSF-F-G ¹ / ₈ -8	10
G ¹ / ₄	5	6	M14x1	31,3	9	6,6	17	17	38,3	533921	QSSF-F-G ¹ / ₄ -6	10
	7	8	M16x1	33,5	9	6,6	19	17	39,6	533923	QSSF-F-G ¹ / ₄ -8	10

* Packungseinheit in Stück


Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

FESTO

Datenblatt

Steckverschraubung QS-F-...H

mit Steckhülse

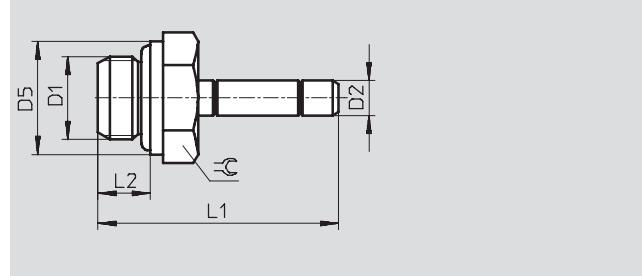

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite [mm]	Steck- hülsen-Ø	D5 Ø	L1	L2	=C	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
M-Gewinde										
M5	2	4	8	24,7	4	8	3,1	533874	QS-F-M5-4H	10
	2,6	6	8	27,5	4	8	5,8	533875	QS-F-M5-6H	10
M7	2	4	11	26,2	5,5	9	4,1	533876	QS-F-M7-4H	10
	3,5	6	11	29	5,5	9	5,9	533877	QS-F-M7-6H	10
G-Gewinde										
G ¹ / ₈	2	4	13	27,7	5,5	9	8,3	533878	QS-F-G ¹ / ₈ -4H	10
	4	6	13	30,5	5,5	13	10,1	533879	QS-F-G ¹ / ₈ -6H	10
	6	8	13	32	5,5	13	10,3	533880	QS-F-G ¹ / ₈ -8H	10
G ¹ / ₄	4	6	16	32	6,5	13	12,2	533881	QS-F-G ¹ / ₄ -6H	10
	6	8	16	33,5	6,5	13	13,4	533882	QS-F-G ¹ / ₄ -8H	10
	8	10	16	36,5	6,5	13	20,7	533883	QS-F-G ¹ / ₄ -10H	10
	8	12	16	37,5	6,5	13	20,7	533884	QS-F-G ¹ / ₄ -12H	10
G ³ / ₈	6	8	20	35,5	7,5	13	20,6	533885	QS-F-G ³ / ₈ -8H	10
	8	10	20	39,5	7,5	13	23,5	533886	QS-F-G ³ / ₈ -10H	10
	10	12	20	40,5	7,5	13	23,6	533887	QS-F-G ³ / ₈ -12H	10
G ¹ / ₂	8	10	24	41	9	16	30,9	533888	QS-F-G ¹ / ₂ -10H	10
	10	12	24	42	9	16	31,6	533889	QS-F-G ¹ / ₂ -12H	1



* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

Datenblatt

FESTO

Steckverbindung QS-F

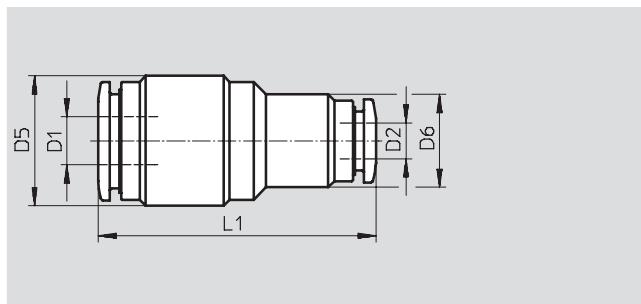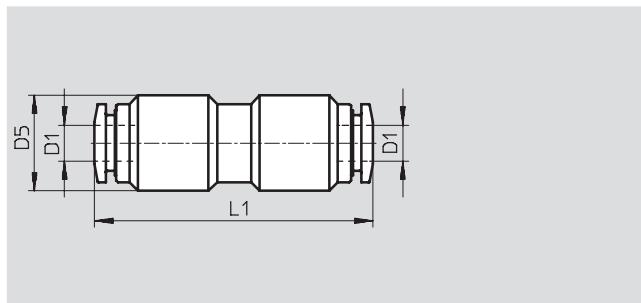

reduzierend

Abmessungen und Bestellangaben								
Schlauch-Außen-Ø D1 [mm]	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø D2	D5 ∅	D6 ∅	L1	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr. Typ	PE*
4	3	—	11	—	32,0	14,3	533939 QS-F-4	10
6	5	—	14	—	36,1	22,5	533940 QS-F-6	10
8	7	—	16	—	38,0	29,4	533941 QS-F-8	10
10	9	—	18	—	42,3	41,7	533942 QS-F-10	10
12	11	—	22	—	45,8	67,9	533943 QS-F-12	10
<hr/>								
reduzierend								
6	3	4	13	11	34,8	16,8	564889 QS-F-6-4	 Neu 1
8	5	6	15	13	37,8	23,5	564890 QS-F-8-6	 Neu 1
12	7	8	21	15	43,6	48,5	564891 QS-F-12-8	 Neu 1

* Packungseinheit in Stück


Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

FESTO

Datenblatt

Steckverbindung QS-F-...H

mit Steckhülse

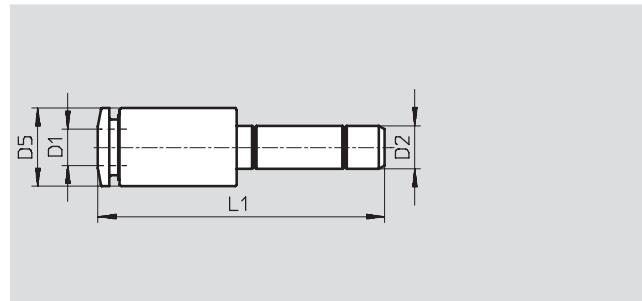

Abmessungen und Bestellangaben

Schlauch-Außen-Ø D1 [mm]	Nennweite D2	Steckhülsen-Ø D5 Ø	L1	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*	
4	3	6	9	32,5	7,3	533895	QS-F-6H-4	10
4	3	8	9	34	11,2	533896	QS-F-8H-4	10
6	5	8	11	36,3	10,8	533897	QS-F-8H-6	10
4	3	10	13	39	23,5	533898	QS-F-10H-4	10
6	5	10	11	39,3	17,5	533899	QS-F-10H-6	10
8	7	10	13	39	14,2	533900	QS-F-10H-8	10
6	5	12	13	40,3	27,8	533901	QS-F-12H-6	10
8	7	12	13	39,5	21,4	533902	QS-F-12H-8	10
10	9	12	16	41,4	20,8	533903	QS-F-12H-10	10



* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

Datenblatt

FESTO

Steckhülse QSH-F

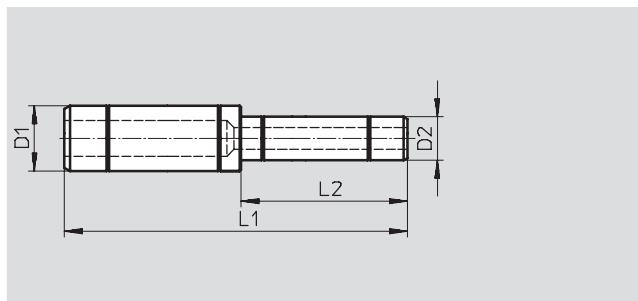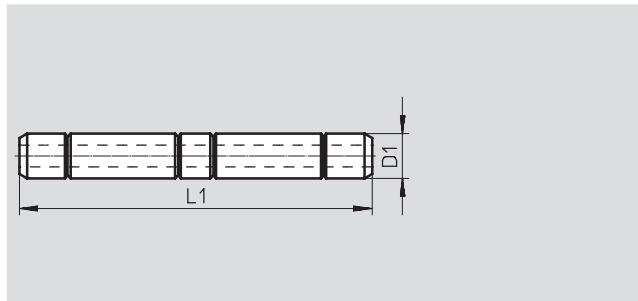


reduzierend

Abmessungen und Bestellangaben								
Steck-hülsen-Ø D1 [mm]	Nennweite	Steck-hülsen-Ø D2	L1	L2	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr. Typ	PE*	
4	2	—	33,4	—	2,8	533890 QSH-F-4	10	
6	4	—	39,0	—	4,8	533891 QSH-F-6	10	
8	6	—	42,0	—	8,6	533892 QSH-F-8	10	
10	8	—	48,0	—	10,9	533893 QSH-F-10	10	
12	10	—	50,0	—	14,1	533894 QSH-F-12	10	
<hr/>								
reduzierend								
6	2	4	41,0	19,5	4,4	564892 QSH-F-6-4	 Neu	1
8	4	6	44,5	21,5	7,2	564893 QSH-F-8-6	 Neu	1
12	6	8	50,0	23,0	12,6	564894 QSH-F-12-8	 Neu	1

* Packungseinheit in Stück


Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

Datenblatt

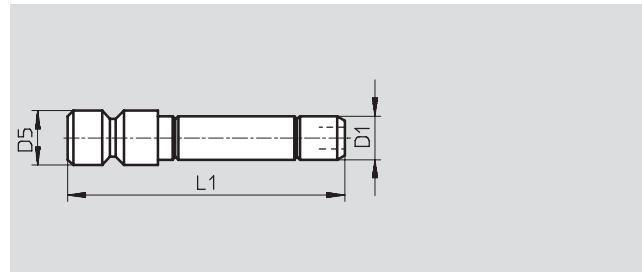Blindstopfen QSC-F-...H**Abmessungen und Bestellangaben**

Steck-hülsen-Ø D1	D5 Ø	L1	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr. Typ	PE*
4	5	26	3,1	533904 QSC-F-4H	10
6	7	29	4,6	533905 QSC-F-6H	10
8	9	31,5	7,6	533906 QSC-F-8H	10
10	11	35	10,8	533907 QSC-F-10H	10
12	13	37	14,7	533908 QSC-F-12H	10

* Packungseinheit in Stück

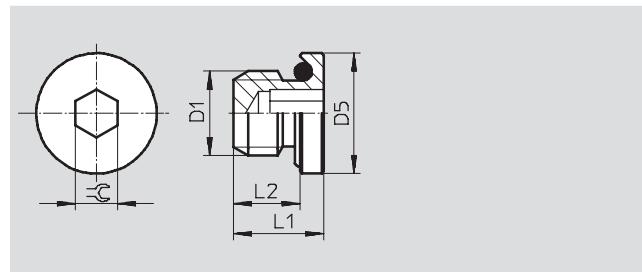Verschluss schraube QSC-F-...I**Abmessungen und Bestellangaben**

Anschluss D1	D5 Ø	L1	L2	=C	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr. Typ	PE*
M-Gewinde mit Dichtring							
M5	8,0	6,5	4,0	2,5	1,0	556855 QSC-F-M5-I	-o- Neu 10
M7	10,2	8,5	5,5	3,5	2,0	556856 QSC-F-M7-I	-o- Neu 10
G-Gewinde mit Dichtring							
G $\frac{1}{8}$	14,0	8,5	5,5	4,0	4,9	556857 QSC-F-G $\frac{1}{8}$ -I	-o- Neu 10
G $\frac{1}{4}$	17,0	9	6,5	6,0	8,8	556858 QSC-F-G $\frac{1}{4}$ -I	-o- Neu 10
G $\frac{3}{8}$	20,0	10,5	7,5	8,0	15,0	556859 QSC-F-G $\frac{3}{8}$ -I	-o- Neu 10
G $\frac{1}{2}$	24,0	12,0	9,0	10,0	25,7	556860 QSC-F-G $\frac{1}{2}$ -I	-o- Neu 10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

FESTO


Datenblatt

L-Steckverschraubung QSL-F

360° schwenkbar

Außengewinde

mit Außensechskant

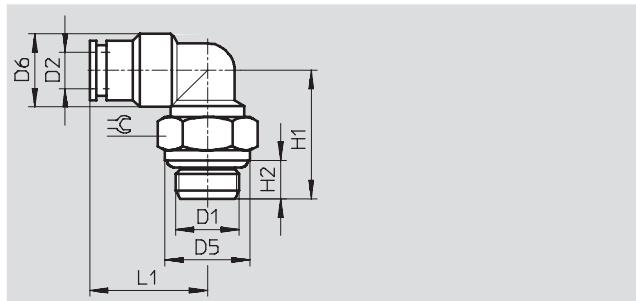

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5	D6	H1	H2	L1	=C	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1												

M-Gewinde mit Dichtring

M5	3	4	8	9	19,7	4	18,2	8	10,1	533849	QSL-F-M5-4	10
	5	6	8	11	19,7	4	20,6	8	14,7	533850	QSL-F-M5-6	10
M7	3	4	10,2	9	21,7	5,5	18,2	9	11,3	533851	QSL-F-M7-4	10
	5	6	10,2	11	21,7	5,5	20,6	9	15,6	533852	QSL-F-M7-6	10

G-Gewinde mit Dichtring

G ¹ / ₈	3	4	12,8	11	18,2	5,5	17,7	13	17,6	193418	QSL-F-G ¹ / ₈ -4	10
	5	6	12,8	11	18,2	5,5	19,8	13	16	193419	QSL-F-G ¹ / ₈ -6	10
	7	8	12,8	13	20,2	5,5	23	13	20	193420	QSL-F-G ¹ / ₈ -8	10
G ¹ / ₄	5	6	15,8	11	21	6,5	22,1	16	24,5	193421	QSL-F-G ¹ / ₄ -6	10
	7	8	15,8	13	21	6,5	23	16	24	193422	QSL-F-G ¹ / ₄ -8	10
	9	10	15,8	16	23	6,5	26,4	16	34,6	193423	QSL-F-G ¹ / ₄ -10	10
	10	12	15,8	19	23	6,5	28,9	16	49	533853	QSL-F-G ¹ / ₄ -12	10
G ³ / ₈	7	8	20	13	24	7,5	24,5	18	34,2	193424	QSL-F-G ³ / ₈ -8	10
	9	10	20	16	24	7,5	26,4	18	36,6	193425	QSL-F-G ³ / ₈ -10	10
	10	12	20	19	24	7,5	28,9	18	51,1	197486	QSL-F-G ³ / ₈ -12	10
G ¹ / ₂	9	10	25	17	29	9	27,9	21	66	193426	QSL-F-G ¹ / ₂ -10	1
	10	12	25	19	29	9	28,9	21	70	193427	QSL-F-G ¹ / ₂ -12	1

* Packungseinheit in Stück


Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

Datenblatt

L-Lang-Steckverschraubung

QSLL-F

Außengewinde
mit Außensechskant

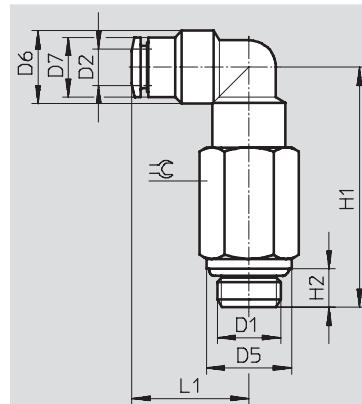


Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5 Ø	D6 Ø	D7	H1	H2	L1	C	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2											
G ¹ / ₈	3	4	12,8	11	9	35,7	5,5	17,2	13	33,2	556843	QSLL-F-G ¹ / ₈ -4	• Neu 10
	3,8	6	12,8	11	—	35,7	5,5	20,8	13	34,3	556844	QSLL-F-G ¹ / ₈ -6	• Neu 10
	3,8	8	12,8	13	—	38,0	5,5	23,0	13	39	556845	QSLL-F-G ¹ / ₈ -8	• Neu 10
G ¹ / ₄	5	6	15,8	11	—	42,7	6,5	22,2	16	51,4	556846	QSLL-F-G ¹ / ₄ -6	• Neu 10
	6	8	15,8	13	—	43,9	6,5	23,0	16	51,7	556847	QSLL-F-G ¹ / ₄ -8	• Neu 10
	6	10	15,8	16	—	46,7	6,5	26,4	16	58,7	556848	QSLL-F-G ¹ / ₄ -10	• Neu 10
	6	12	15,8	19	—	47,7	6,5	28,9	16	75,9	556849	QSLL-F-G ¹ / ₄ -12	• Neu 10
G ³ / ₈	7	8	20,0	13	—	47,8	7,5	24,5	18	66,1	556850	QSLL-F-G ³ / ₈ -8	• Neu 10
	8,8	10	20,0	16	—	47,8	7,5	25,9	18	70,5	556851	QSLL-F-G ³ / ₈ -10	• Neu 10
	8,8	12	20,0	19	—	49,3	7,5	28,9	18	82,7	556852	QSLL-F-G ³ / ₈ -12	• Neu 10
G ¹ / ₂	9	10	25,0	17	16	51,9	9,0	27,9	21	102,3	556853	QSLL-F-G ¹ / ₂ -10	• Neu 1
	10	12	25,0	19	—	51,9	9,0	28,9	21	106,2	556854	QSLL-F-G ¹ / ₂ -12	• Neu 1

* Packungseinheit in Stück

L-Steckverbindung QSL-F

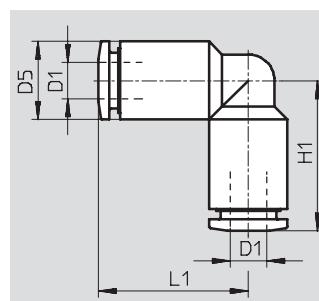

Abmessungen und Bestellangaben

Schlauch-Außen-Ø	Nennweite	D5 Ø	L1	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]						
4	3	9	17,3	9	533860	QSL-F-4	10
6	5	11	20,6	15,1	533861	QSL-F-6	10
8	7	13	23	19,1	533862	QSL-F-8	10
10	9	16	26,4	29,6	533863	QSL-F-10	10
12	10	19	28,9	50,7	533864	QSL-F-12	10


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

FESTO

Datenblatt

Schott-Steckverbindung QSS-F

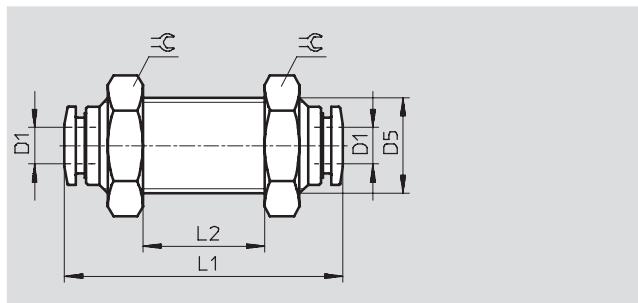

Abmessungen und Bestellangaben

Schlauch-Außen-Ø D1 [mm]	Nennweite	D5 Ø	L1	L2 max.	=C	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	3	M11x1	32	8	14	18,3	533909	QSS-F-4	10
6	5	M14x1	36,1	8	17	29,9	533910	QSS-F-6	10
8	7	M16x1	38	10	18	34,6	533911	QSS-F-8	10
10	9	M18x1	42,3	12	21	50,5	533912	QSS-F-10	10
12	10	M22x1	45,8	17	26	88,2	533913	QSS-F-12	10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall


FESTO

Datenblatt

T-Steckverschraubung QST-F

360° schwenkbar

Außengewinde
mit Außensechskant

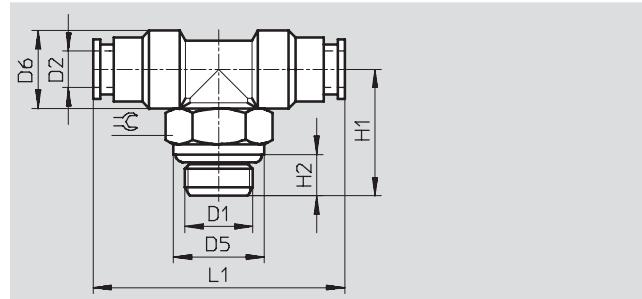

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	L1	=C	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
M-Gewinde												
M5	3	4	8	9	19,7	4	34,6	8	14,6	533914	QST-F-M5-4	10
	5	6	8	11	19,7	4	41,2	8	20,9	533915	QST-F-M5-6	10
M7	3	4	10,2	9	21,7	5,5	34,6	9	15,9	533916	QST-F-M7-4	10
	5	6	10,2	11	21,7	5,5	41,2	9	22,2	533917	QST-F-M7-6	10
G-Gewinde mit Dichtring												
G ¹ / ₈	3	4	12,8	11	18,2	5,5	34,6	13	22	193428	QST-F-G ¹ / ₈ -4	10
	5	6	12,8	11	18,2	5,5	39,6	13	22	193429	QST-F-G ¹ / ₈ -6	10
	7	8	12,8	13	20,2	5,5	46	13	28	193430	QST-F-G ¹ / ₈ -8	10
G ¹ / ₄	5	6	15,8	11	21	6,5	44,2	16	32	193431	QST-F-G ¹ / ₄ -6	10
	7	8	15,8	13	21	6,5	46	16	33,6	193432	QST-F-G ¹ / ₄ -8	10
	9	10	15,8	16	23	6,5	52,8	16	47,5	193433	QST-F-G ¹ / ₄ -10	10
	10	12	15,8	19	23	6,5	57,8	16	64,2	533918	QST-F-G ¹ / ₄ -12	10
G ³ / ₈	7	8	20	13	24	7,5	49	18	44	193434	QST-F-G ³ / ₈ -8	10
	9	10	20	16	24	7,5	52,8	18	51	193435	QST-F-G ³ / ₈ -10	10
	10	12	20	19	24	7,5	57,8	18	68	197485	QST-F-G ³ / ₈ -12	10
G ¹ / ₂	9	10	25	17	29	9	55,8	21	84	193436	QST-F-G ¹ / ₂ -10	1
	10	12	25	19	29	9	57,8	21	90	193437	QST-F-G ¹ / ₂ -12	1


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

Datenblatt

FESTO

T-Steckverbindung QST-F

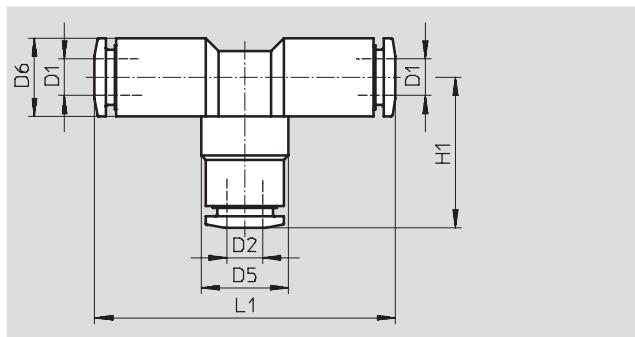

Abmessungen und Bestellangaben


Schlauch-Außen-Ø D1 [mm]	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø D2	D5 ∅	D6 ∅	H1	L1	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	3	4	9	9	17,3	34,6	13,1	533865	QST-F-4	10
6	5	6	11	11	20,6	41,2	21,3	533866	QST-F-6	10
8	7	8	13	13	23	46	26,9	533867	QST-F-8	10
10	9	10	16	16	26,4	52,8	43,2	533868	QST-F-10	10
12	10	12	19	19	28,9	57,8	66,1	533869	QST-F-12	10

reduzierend

6	5	4	11	11	20,6	41,2	22,3	533870	QST-F-6-4	10
8	7	6	11	13	23	46	26,5	533871	QST-F-8-6	10
10	9	8	13	16	26,4	52,8	41	533872	QST-F-10-8	10
12	10	10	16	19	28,9	57,8	64,3	533873	QST-F-12-10	10

* Packungseinheit in Stück

Y-Steckverbindung QSY-F

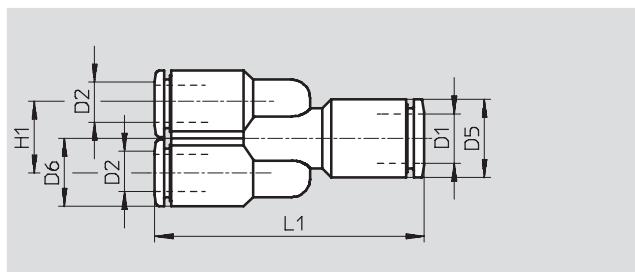

Abmessungen und Bestellangaben

Schlauch-Außen-Ø D1 [mm]	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø D2	D5 ∅	D6 ∅	H1	L1	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
6	5	6	11	11	11,5	43,1	26,2	533933	QSY-F-6	10
8	7	8	13	13	13,5	46,5	27,6	533935	QSY-F-8	10
10	9	10	16	16	16,5	49,3	58,8	533937	QSY-F-10	10

reduzierend

6	3	4	11	9	9,5	38,8	17,8	533934	QSY-F-6-4	10
8	5	6	13	11	11,5	44,8	28,1	533936	QSY-F-8-6	10
10	7	8	16	13	13,5	46,5	39	533938	QSY-F-10-8	10

* Packungseinheit in Stück



Steckverschraubungen CRQS, Quick Star, Edelstahl

FESTO

Datenblatt

Steckverschraubung CRQS

Außengewinde
mit Außensechskant

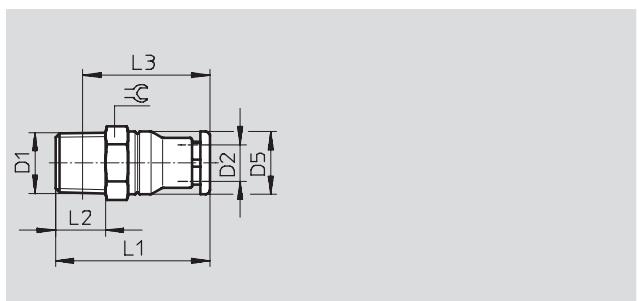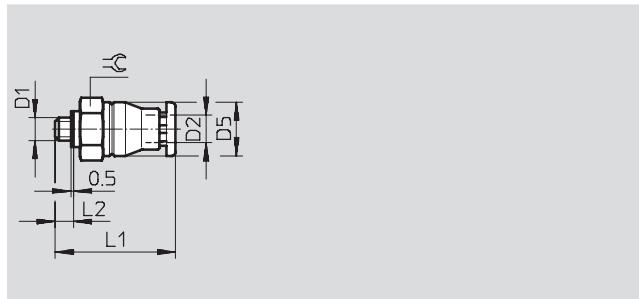

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5 -Ø	L1	L2	L3	C	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1 [mm]											
Metrisches Gewinde mit Dichtring											
M5x0,8	2	4	9,8	24,2	3	—	10	6	162860	CRQS-M5-4	1
	2	6	11,8	25,6	3	—	12	8,4	162861	CRQS-M5-6	1
R-Gewinde											
R ¹ / ₈	2,5	4	9,8	27,2	8	23,3	10	8,7	132643	CRQS-1/8-4	○ Neu 1
	4,1	6	11,8	27,6	8	23,7	12	9,9	162862	CRQS-1/8-6	1
	5,1	8	13,8	30,7	8	26,8	14	13	162863	CRQS-1/8-8	1
R ¹ / ₄	4,2	6	11,8	31,6	11	25,6	14	18	132644	CRQS-1/4-6	○ Neu 1
	5,8	8	13,8	33,7	11	27,7	14	18	162864	CRQS-1/4-8	1
	5,9	10	16,8	36	11	29,9	17	22	162865	CRQS-1/4-10	1
R ³ / ₈	6	10	16,8	38	12	31,6	17	29	162866	CRQS-3/8-10	1
	7,6	12	19,8	39,8	12	33,4	21	38	162867	CRQS-3/8-12	1
R ¹ / ₂	8,1	12	19,8	42,8	15	34,6	22	55	162868	CRQS-1/2-12	1
	10,1	16	23,7	49,9	15	41,6	24	59	162869	CRQS-1/2-16	1

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen CRQS, Quick Star, Edelstahl



 
Datenblatt

FESTO

Steckverschraubung CRQS-...-I

Außengewinde

mit Innensechskant

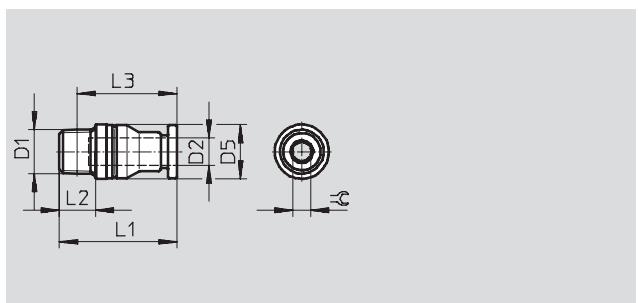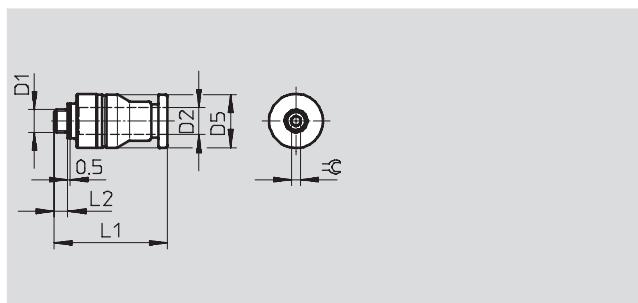

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5 -Ø	L1	L2	L3	=C	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
Metrisches Gewinde mit Dichtring											
M5	2	4	10	22,7	3	—	2	5	132328	CRQS-M5-4-I	1
	2	6	12	25,1	3	—	2	7,7	132329	CRQS-M5-6-I	1
R-Gewinde											
R ¹ / ₈	4,1	6	12	26,1	8	22,2	4	8,4	132330	CRQS-1/8-6-I	1
	5,1	8	14	30,2	8	26,3	5	12	132331	CRQS-1/8-8-I	1
R ¹ / ₄	5,8	8	14	31,2	11	25,2	6	15	132332	CRQS-1/4-8-I	1
	5,9	10	17	36,0	11	29,9	6	21	132333	CRQS-1/4-10-I	1
R ³ / ₈	6	10	17	34,0	12	27,6	6	24	132334	CRQS-3/8-10-I	1
	7,6	12	20	36,3	12	29,9	8	28	132335	CRQS-3/8-12-I	1
R ¹ / ₂	8,1	12	22	39,3	15	31,1	8	45	132336	CRQS-1/2-12-I	1
	10,1	16	24	46,7	15	38,6	12	47	132337	CRQS-1/2-16-I	1


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen CRQS, Quick Star, Edelstahl

FESTO

Datenblatt

Steckverbindung CRQS

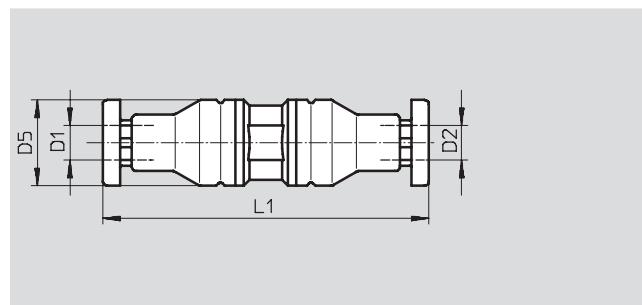

Abmessungen und Bestellangaben


Schlauch-Außen-Ø D1 [mm]	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø D2	D5 -Ø	L1	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	2,4	4	9,8	37,4	9,2	130645	CRQS-4	1
6	3,7	6	11,8	40,3	14	130646	CRQS-6	1
8	5,8	8	13,8	44,5	18	130647	CRQS-8	1
10	6,6	10	16,8	51,9	29	130648	CRQS-10	1
12	7,9	12	19,8	55,6	45	130649	CRQS-12	1
16	10,5	16	23,7	66,4	64	130650	CRQS-16	1

reduzierend

6	2,3	4	11,8	38,7	11	130651	CRQS-6-4	1
8	3,7	6	13,8	42,2	15	130652	CRQS-8-6	1
10	5,4	8	16,8	48,2	22	130653	CRQS-10-8	1
12	6,1	10	19,8	53,8	34	130654	CRQS-12-10	1
16	7,3	12	23,7	61	50	130655	CRQS-16-12	1

* Packungseinheit in Stück

Schott-Steckverbindung CRQSS

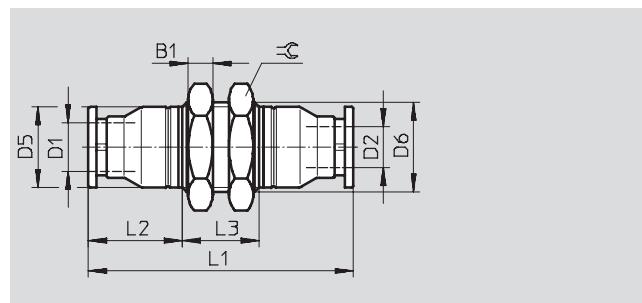

Abmessungen und Bestellangaben

Schlauch-Außen-Ø D1 [mm]	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø D2	B1	D5 Ø	D6 Ø	L1	L2	L3	L4	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
--------------------------------	-----------	------------------------	----	---------	---------	----	----	----	----	--------------------------	-----------	-----	-----

Metrisches Gewinde mit Dichtring

4	2,4	4	4	9,8	M12x1	45,4	15,2	13	14	19	164210	CRQSS-4	1
6	3,7	6	4	11,8	M14x1	46,3	15,6	15	17	28	164211	CRQSS-6	1
8	5,7	8	4	13,8	M16x1	50,5	17,7	15	19	35	164213	CRQSS-8	1
10	6,7	10	5	16,8	M20x1	56,9	20	17	24	60	164215	CRQSS-10	1
12	7,9	12	6	19,8	M22x1	62,6	21,8	19	27	87	164217	CRQSS-12	1
16	10,4	16	6	23,7	M27x1,5	72,4	26,7	19	32	118	164219	CRQSS-16	1

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen CRQS, Quick Star, Edelstahl

FESTO



Datenblatt

L-Steckverschraubung CRQSL

360° schwenkbar

Außengewinde

mit Außensechskant

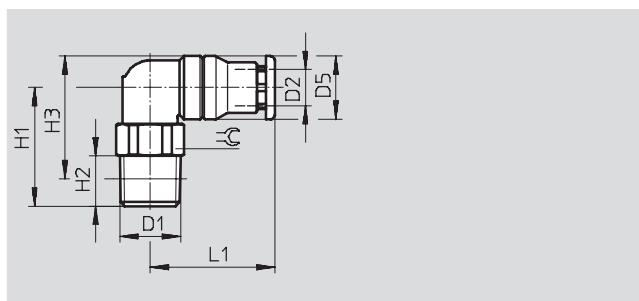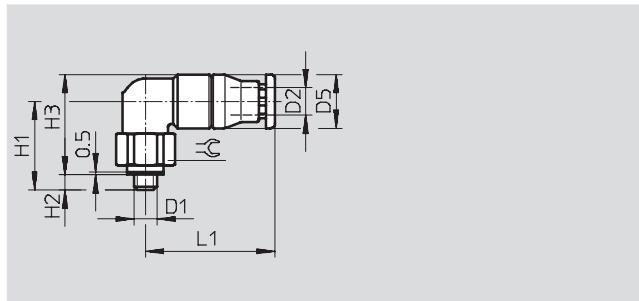

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5	H1	H2	H3	L1	=C	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø									
Metrisches Gewinde mit Dichtring												
M5x0,8	2	4	9,8	17	3	18,9	22,2	10	13	162870	CRQSL-M5-4	1
	2	6	11,8	19	3	21,9	23,6	12	19	162871	CRQSL-M5-6	1
R-Gewinde												
R ¹ / ₈	2,2	4	9,8	19	8	19,9	22,2	10	15	132598	CRQSL-1/8-4	• Neu 1
	3,9	6	11,8	20,5	8	22,4	23,6	12	20	162872	CRQSL-1/8-6	1
	5,2	8	13,8	23	8	25,9	26,2	14	27	162873	CRQSL-1/8-8	1
R ¹ / ₄	3,6	6	11,8	23	11	22,9	23,6	14	27	132599	CRQSL-1/4-6	• Neu 1
	5,1	8	13,8	25	11	25,9	26,2	14	31	162874	CRQSL-1/4-8	1
	6	10	16,8	28,5	11	30,9	30,5	17	46	162875	CRQSL-1/4-10	1
R ³ / ₈	6	10	16,8	28,5	12	30,6	30,5	17	52	162876	CRQSL-3/8-10	1
	8,1	12	19,8	30	12	33,6	33,3	21	69	162877	CRQSL-3/8-12	1
R ¹ / ₂	7,9	12	19,8	34	15	35,7	33,3	22	89	162878	CRQSL-1/2-12	1
	9,4	16	23,7	36	15	39,7	40,7	24	105	162879	CRQSL-1/2-16	1


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen CRQS, Quick Star, Edelstahl

FESTO

Datenblatt

L-Steckverbindung CRQSL

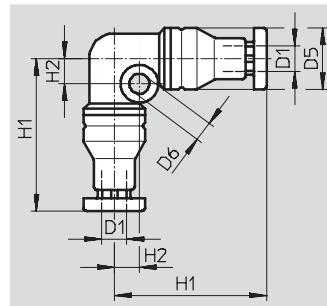

Abmessungen und Bestellangaben

Schlauch-Außen-Ø D1 [mm]	Nennweite	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	2,1	9,8	3,2	24,2	4	13	130662	CRQSL-4	1
6	3,5	11,8	3,2	26,6	5	20	130663	CRQSL-6	1
8	5,1	13,8	3,2	29,7	6	27	130664	CRQSL-8	1
10	6,1	16,8	4,2	35	7	43	130665	CRQSL-10	1
12	7,8	19,8	4,2	37,8	8	62	130666	CRQSL-12	1
16	9,4	23,7	4,2	45,2	9,5	91	130667	CRQSL-16	1

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen CRQS, Quick Star, Edelstahl

Datenblatt



FESTO

T-Steckverschraubung CRQST

360° schwenkbar

Außengewinde

mit Außensechskant

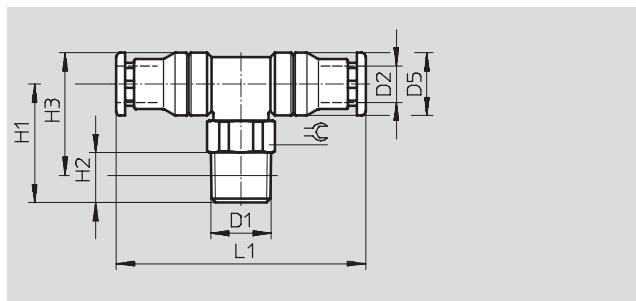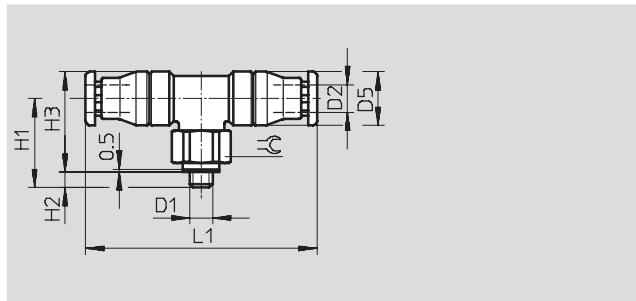

Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-∅	D5 -∅	H1	H2	H3	L1	=∅	Gewicht/Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2							[g]			
Metrische Gewinde mit Dichtring												
M5x0,8	2	4	9,8	18,9	3	17	44,4	10	17	164200	CRQST-M5-4	1
	2	6	11,8	21,9	3	19	47,3	12	25	164201	CRQST-M5-6	1
R-Gewinde												
R ¹ / ₈	3,7	6	11,8	22,4	8	20,5	47,3	12	26	164202	CRQST-1/8-6	1
	5	8	13,8	25,9	8	23	52,5	14	34	164203	CRQST-1/8-8	1
R ¹ / ₄	5	8	13,8	25,9	11	25	52,5	14	38	164204	CRQST-1/4-8	1
	5,9	10	16,8	30,9	11	28,5	61	17	56	164205	CRQST-1/4-10	1
R ³ / ₈	5,9	10	16,8	30,6	12	28,5	61	17	62	164206	CRQST-3/8-10	1
	8,1	12	19,8	33,6	12	30	66,6	21	85	164207	CRQST-3/8-12	1
R ¹ / ₂	8,1	12	19,8	35,7	15	34	66,6	22	106	164208	CRQST-1/2-12	1
	9,5	16	23,7	39,7	15	36	81,4	24	128	164209	CRQST-1/2-16	1


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen CRQS, Quick Star, Edelstahl

FESTO

Datenblatt

T-Steckverbindung CRQST

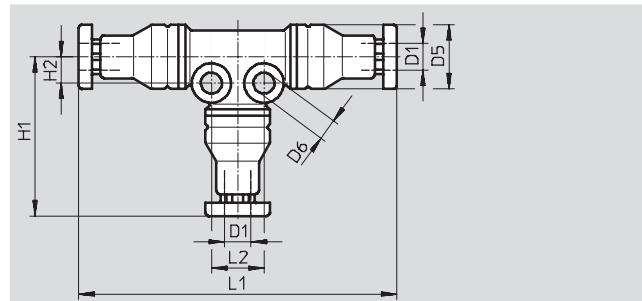


Abmessungen und Bestellangaben

Schlauch-Außen-Ø D1 [mm]	Nennweite	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	L1	L2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	2,1	9,8	3,2	24,2	4	48,4	8	19	130668	CRQST-4	1
6	3,5	11,8	3,2	26,7	5	53,3	10	28	130669	CRQST-6	1
8	5	13,8	3,2	29,8	6	59,5	12	38	130670	CRQST-8	1
10	6,1	16,8	4,2	35	7	69,9	14	60	130671	CRQST-10	1
12	8	19,8	4,2	37,8	8	75,6	16	87	130672	CRQST-12	1
16	9,7	23,7	4,2	45,2	9,5	90,4	19	126	130673	CRQST-16	1

* Packungseinheit in Stück

Y-Steckverbindung CRQSY

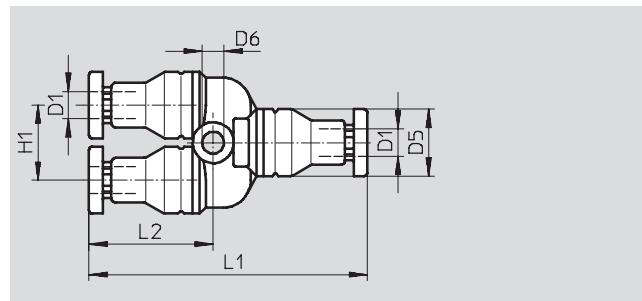

Abmessungen und Bestellangaben

Schlauch-Außen-Ø D1 [mm]	Nennweite	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	2	9,8	3,2	11	40,8	15	130656	CRQSY-4	1
6	3,3	11,8	3,2	13	44,3	24	130657	CRQSY-6	1
8	4,9	13,8	3,2	15	51	34	130658	CRQSY-8	1
10	5,6	16,8	4,3	18	58,5	52	130659	CRQSY-10	1
12	7	19,8	4,3	21	64,6	79	130660	CRQSY-12	1
16	8,2	23,7	4,3	25	78,4	121	130661	CRQSY-16	1

* Packungseinheit in Stück



Steckverschraubungen QS-V0, Quick Star, flammhemmend

Datenblatt

FESTO

Steckverschraubung QS-V0

Außengewinde
mit Außensechskant

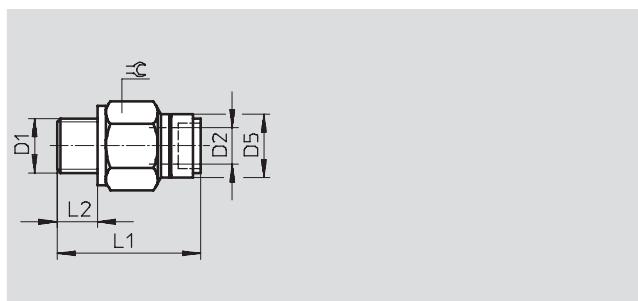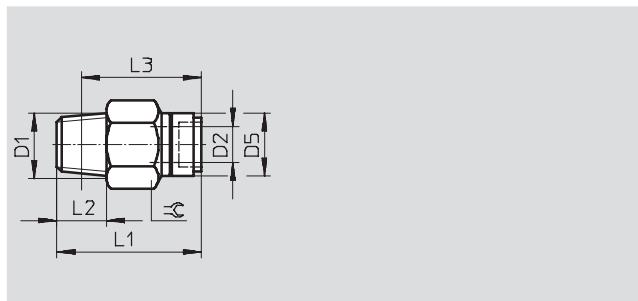


Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5	L1	L2	L3	=C	Ge-wicht/Stück [g]	Teile-Nr. Typ	PE*
D1	[mm]	D2								
R-Gewinde										
R ¹ /8	2,6	4	12	26,1	8	22,1	10	8,7	132888 QS-V0-1/8-4	-o- Neu 10
	4	6	14	28	8	24	12	10	160500 QS-V0-1/8-6	10
	5	8	16	33,5	8	29,5	14	16,5	160501 QS-V0-1/8-8	10
R ¹ /4	4	6	14	30	11	24	14	18	160502 QS-V0-1/4-6	10
	5	8	16	32	11	26	14	16,5	160503 QS-V0-1/4-8	10
	6,7	10	19	35,5	11	29,5	17	21,5	160504 QS-V0-1/4-10	10
	6,7	12	22	41,5	11	35,5	21	44	160505 QS-V0-1/4-12	10
R ³ /8	5	8	16	29,5	12	23	17	25	160506 QS-V0-3/8-8	10
	6,7	10	19	35	12	28,5	17	27,5	160507 QS-V0-3/8-10	1
	8,7	12	22	37,5	12	31	21	45	160508 QS-V0-3/8-12	1
R ¹ /2	6,7	10	19	36	15	28	21	50,5	160509 QS-V0-1/2-10	1
	8,7	12	22	39,5	15	31,5	21	68	160510 QS-V0-1/2-12	1
G-Gewinde mit Dichtring										
G ¹ /8	4	6	14	26,6	5,1	-	13	9,8	186314 QS-V0-G1/8-6	10
	5	8	16	31,9	5,1	-	14	15	186315 QS-V0-G1/8-8	10
G ¹ /4	4	6	14	27,1	5,6	-	17	19	186316 QS-V0-G1/4-6	10
	5	8	16	27,9	5,6	-	17	17	186317 QS-V0-G1/4-8	10
	6,7	10	19	34,9	5,6	-	17	23	186318 QS-V0-G1/4-10	10
	6,7	12	22	40,2	5,6	-	21	52	186319 QS-V0-G1/4-12	10
G ³ /8	5	8	16	27,6	6,6	-	19	25	186320 QS-V0-G3/8-8	10
	6,7	10	19	31,4	6,6	-	19	26	186321 QS-V0-G3/8-10	10
	8,7	12	22	37,6	6,6	-	21	39	186322 QS-V0-G3/8-12	10
G ¹ /2	6,7	10	19	32	7,6	-	24	53	186323 QS-V0-G1/2-10	1
	8,7	12	22	34,1	7,6	-	24	48	186324 QS-V0-G1/2-12	1

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-V0, Quick Star, flammhemmend

Datenblatt

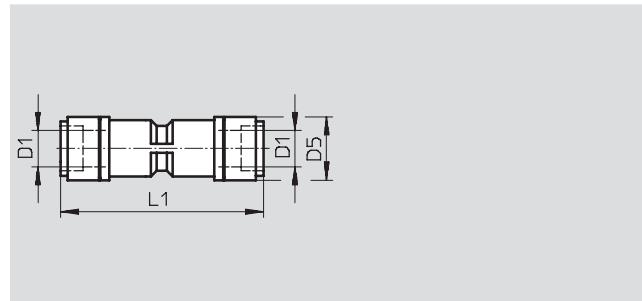Steckverbindung QS-V0**Abmessungen und Bestellangaben**

Schlauch-Außen-Ø D1 [mm]	Nennweite	D5	L1	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	2,6	12	41	6	132890	QS-V0-4	- ● - Neu 10
6	4	14	45	14	160546	QS-V0-6	10
8	5	16	48	20	160547	QS-V0-8	10
10	6,7	19	54	31	160548	QS-V0-10	10
12	8,7	22	58,5	46	160549	QS-V0-12	10

* Packungseinheit in Stück



Steckverschraubungen QS-V0, Quick Star, flammhemmend

FESTO

Datenblatt

L-Steckverschraubung QSL-V0

Außengewinde
mit Außensechskant

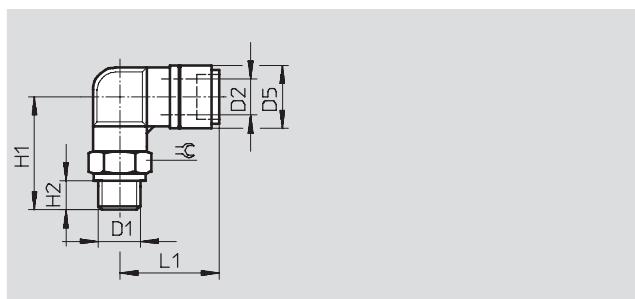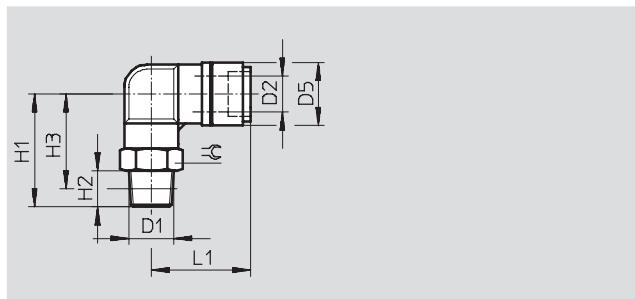


Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	⌚	Ge-wicht / Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2										
R-Gewinde												
R1/8	2,3	4	12	23,3	8	19,3	23,1	10	12	132891	QSL-V0-1/8-4	 Neu 10
	3,6	6	14	25	8	20	25	12	15	160511	QSL-V0-1/8-6	10
	4,6	8	16	28	8	24	28	14	19,5	160512	QSL-V0-1/8-8	10
R1/4	3,6	6	14	28	11	22	25	14	24	160513	QSL-V0-1/4-6	10
	4,6	8	16	31	11	25	28	14	25	160514	QSL-V0-1/4-8	10
	6,2	10	19	36	11	30	31,5	17	35	160515	QSL-V0-1/4-10	10
	6,2	12	22	38	11	32	34,5	21	52	160516	QSL-V0-1/4-12	1
R3/8	4,6	8	16	33	12	26,5	28	17	37,5	160517	QSL-V0-3/8-8	10
	6,2	10	19	37	12	30,5	31,5	17	44	160518	QSL-V0-3/8-10	10
	7,7	12	22	39	12	32,5	34,5	21	53,5	160519	QSL-V0-3/8-12	1
R1/2	6,2	10	19	40	15	32	31,5	21	65	160520	QSL-V0-1/2-10	1
	7,7	12	22	42	15	34	34,5	21	76,5	160521	QSL-V0-1/2-12	1
G-Gewinde mit Dichtring												
G1/8	3,6	8	14	24	5,1	—	24,9	13	15	186325	QSL-V0-G1/8-6	10
	4,6	8	16	27	5,1	—	27,9	14	19	186326	QSL-V0-G1/8-8	10
G1/4	3,6	6	14	25,5	5,6	—	24,9	17	25	186327	QSL-V0-G1/4-6	10
	4,6	8	16	28,5	5,6	—	27,9	17	27	186328	QSL-V0-G1/4-8	10
	6,2	10	19	32,5	5,6	—	31,4	17	33	186329	QSL-V0-G1/4-10	10
	6,2	12	22,2	34,5	5,6	—	34,7	21	53	186330	QSL-V0-G1/4-12	1
G3/8	4,6	8	16	30	6,6	—	27,9	19	40	186331	QSL-V0-G3/8-8	10
	6,2	10	19	34	6,6	—	31,4	19	43	186332	QSL-V0-G3/8-10	10
	7,7	12	22,2	36	6,6	—	34,7	21	47	186333	QSL-V0-G3/8-12	1
G1/2	6,2	10	19	37	7,6	—	31,4	24	69	186334	QSL-V0-G1/2-10	1
	7,7	12	22,2	39	7,6	—	34,7	24	72	186335	QSL-V0-G1/2-12	1

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-V0, Quick Star, flammhemmend

Datenblatt

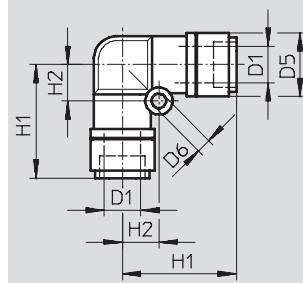L-Steckverbindung QSL-V0**Abmessungen und Bestellangaben**

Schlauch-Außen-Ø D1 [mm]	Nennweite	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	2,3	12	3,2	22	6,5	6,4	132893	QSL-V0-4	-o- Neu 10
6	3,6	14	3,2	25	8	15	160540	QSL-V0-6	10
8	4,6	16	4,2	27,5	10	21,5	160541	QSL-V0-8	10
10	6,2	19	4,2	31,5	12	32,5	160542	QSL-V0-10	10
12	7,7	22,2	4,2	34,5	14	48	160543	QSL-V0-12	10

* Packungseinheit in Stück



Steckverschraubungen QS-V0, Quick Star, flammhemmend

Datenblatt

FESTO

T-Steckverschraubung QST-V0

Außengewinde
mit Außensechskant

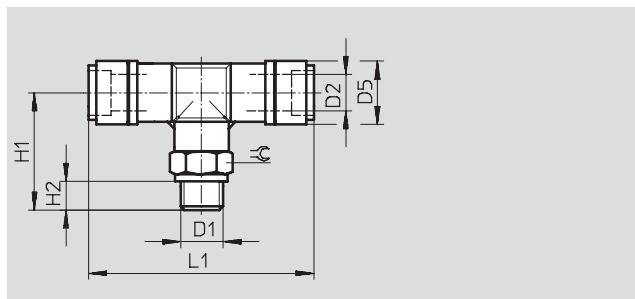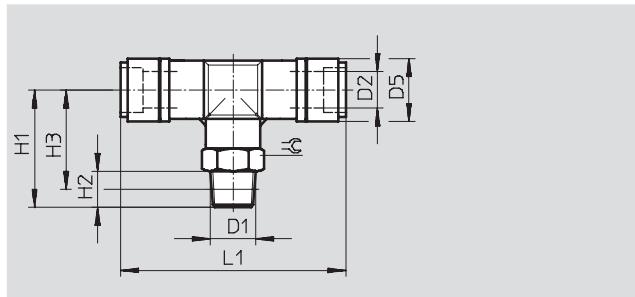


Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	C	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2									
R-Gewinde											
R1/8	2,3	4	12	23,3	8	16,2	44	10	15	132894 QST-V0-1/8-4	Neu 10
	4,7	6	14	26	8	22	50	12	19	160522 QST-V0-1/8-6	10
	5,4	8	16	28	8	24	55	14	24,5	160523 QST-V0-1/8-8	10
R1/4	5,7	6	14	29	11	23	50	14	28	160524 QST-V0-1/4-6	10
	6	8	16	31	11	25	55	14	30	160525 QST-V0-1/4-8	10
	7,3	10	19	36	11	30	61	17	43	160526 QST-V0-1/4-10	10
	8,8	12	22	38	11	32	67	21	64	160527 QST-V0-1/4-12	10
R3/8	7,2	8	16	33	12	26,5	55	17	42,5	160528 QST-V0-3/8-8	10
	8	10	19	37	12	30,5	61	17	52	160529 QST-V0-3/8-10	10
	8,8	12	22	39	12	32,5	67	21	65,5	160530 QST-V0-3/8-12	1
R1/2	9,6	10	19	40	15	31,5	61	21	73	160531 QST-V0-1/2-10	1
	9,9	12	22	42	15	34	67	21	88,5	160532 QST-V0-1/2-12	1
G-Gewinde mit Dichtring											
G1/8	4,7	6	14	25	5,1	—	50,5	13	19	186336 QST-V0-G1/8-6	10
	5,4	8	16	25,3	5,1	—	55,2	14	23	186337 QST-V0-G1/8-8	10
G1/4	5,7	6	14	26,5	5,6	—	50,5	17	29	186338 QST-V0-G1/4-6	10
	6	8	16	26,8	5,6	—	55,2	17	32	186339 QST-V0-G1/4-8	10
	7,3	10	19	32,5	5,6	—	60,8	17	41	186340 QST-V0-G1/4-10	10
	8,8	12	22,2	34,5	5,6	—	67,4	21	64	186341 QST-V0-G1/4-12	10
G3/8	7,2	8	16	28,3	6,6	—	55,2	19	45	186342 QST-V0-G3/8-8	10
	8	10	19	34	6,6	—	60,8	19	51	186343 QST-V0-G3/8-10	10
	8,8	12	22,2	36	6,6	—	67,4	21	59	186344 QST-V0-G3/8-12	1
G1/2	9,6	10	19	37	7,6	—	60,8	24	77	186345 QST-V0-G1/2-10	1
	9,9	12	22,2	39	7,6	—	67,4	24	84	186346 QST-V0-G1/2-12	1

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-V0, Quick Star, flammhemmend

Datenblatt

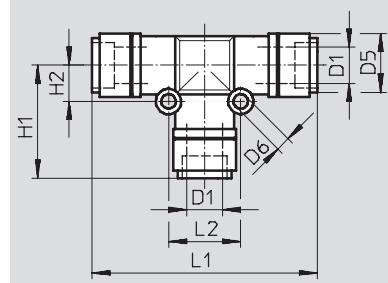T-Steckverbindung QST-V0**Abmessungen und Bestellangaben**

Schlauch-Außen-Ø D1 [mm]	Nennweite	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	L1	L2	Ge- wicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	2,6	12	3,2	22	6,5	44	13	9,4	132896	QST-V0-4	-o- Neu 10
6	4	14	3,2	25	8	50	16	21,5	160533	QST-V0-6	10
8	5	16	3,2	27,5	9	55	18	31,5	160534	QST-V0-8	10
10	6,7	19	4,2	30,5	12	61	24	48	160535	QST-V0-10	10
12	8,7	22	4,2	33,5	14	67	28	70,5	160536	QST-V0-12	1

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Zubehör

FESTO

Lösegabel QSO

Lösehilfe für
QS-Steckverschraubungen



Abmessungen und Bestellangaben

Schlauch-Außen-Ø	Gewicht pro Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
3 ... 10	13	158419	QSO	1

* Packungseinheit in Stück