

Elektrische Verbindungstechnik, für Eingänge/Ausgänge

Datenblatt – KM8

- Steckdosenkabel für den Anschluss von Eingängen/Ausgängen
- beidseitig konfektioniert
- Kabellängen 0,5 m, 1 m, 2,5 m oder 5 m
- Dose/Stecker 3-polig oder 4-polig



Allgemeine Technische Daten		
Typ	KM8-...	
Befestigungsart	Überwurfmutter/Gewindestecker	
Einbaulage	beliebig	
Betriebsspannungsbereich	[V AC]	60
	[V DC]	75
Strombelastbarkeit	[A]	4
Schutzart nach EN 60 529	IP65 (montiert)	
Werkstoff-Info Gehäuse	Polyurethan	
Werkstoff-Info Kontakte	Bronze, vernickelt/vergoldet	
Werkst.-Info Überwurfmutter	Messing, vernickelt	
Werkstoff-Info Kabelmantel	Polyurethan	
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform	
Umgebungstemperatur	[°C]	-25 ... +85
Umgebungstemperatur bewegte	[°C]	+20 ... +80
Kabelverlegung		

Bestellangaben							
	Elektrischer Anschluss	Kabel-aufbau [mm ²]	Kabel-Ø [mm]	Produkt-gewicht [g]	Kabel-länge [m]	Typ	Teile-Nr.
	Gerader Stecker, 3-polig, M8 Gerade Dose, 3-polig, M8	3x0,25	4,5	26	0,5	KM8-M8-GSGD-0,5	175 488
	Gerader Stecker, 3-polig, M8 Gerade Dose, 3-polig, M8	3x0,25	4,5	40	1	KM8-M8-GSGD-1	175 489
	Gerader Stecker, 3-polig, M8 Gerade Dose, 3-polig, M8	3x0,25	4,5	78,8	2,5	KM8-M8-GSGD-2,5	165 610
	Gerader Stecker, 3-polig, M8 Gerade Dose, 3-polig, M8	3x0,25	4,5	140	5	KM8-M8-GSGD-5	165 611
	Gerader Stecker, 3-polig, M8 Gerade Dose, 3-polig, M8	3x0,25	4,5				

Elektrische Verbindungstechnik, für Eingänge/Ausgänge


Datenblatt – KM8

FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

KM8-M8-...

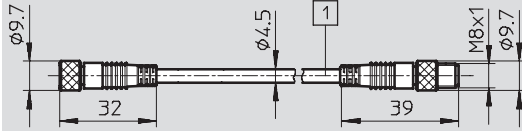

L1 Länge gemäß Typ (0,5 m,
1 m, 2,5 m oder 5 m)

Beschaltung (Blick auf Dose/Stecker)

KM8-M8-...

Dose	Pin	Aderfarbe	Pin	Stecker
	1	Braun	1	
	2	Blau	2	
	3	Schwarz	3	

- - Hinweis

Weitere Varianten können über
den Produktbaukasten NEBU
→ Internet: nebu
konfiguriert und bestellt
werden.