


Verbindungsleitungen NEBV, für Ventile

Datenblatt

FESTO

Steckdosenleitung KMC

- Für Ventile mit D- und N1-Magnetspulen

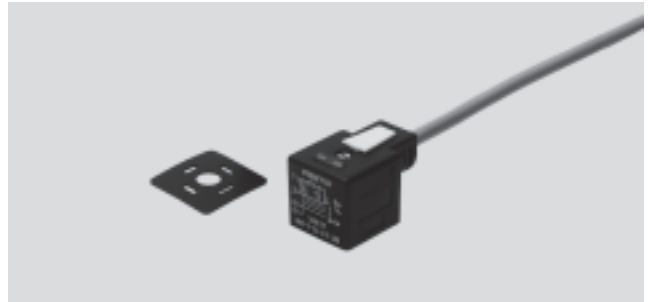

Allgemeine Technische Daten

Kabel-Ø	[mm]	6
Kabelaufbau		3 x 0,75 mm ²
Schutzleiteranschluss		vorhanden
Befestigungsart		auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Einbaulage		beliebig
Schutzart nach EN 60529		IP67 (montiert)

Werkstoffe

Gehäuse		PA, POM
Steckkontakt		Bronze
Kabelmantel		PVC

Betriebs- und Umweltbedingungen

	KMC-1-24	KMC-1-230
Umgebungstemperatur [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	–	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Zulassung	–	Germanischer Lloyd


Verbindungsleitungen NEBV, für Ventile

Datenblatt

FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

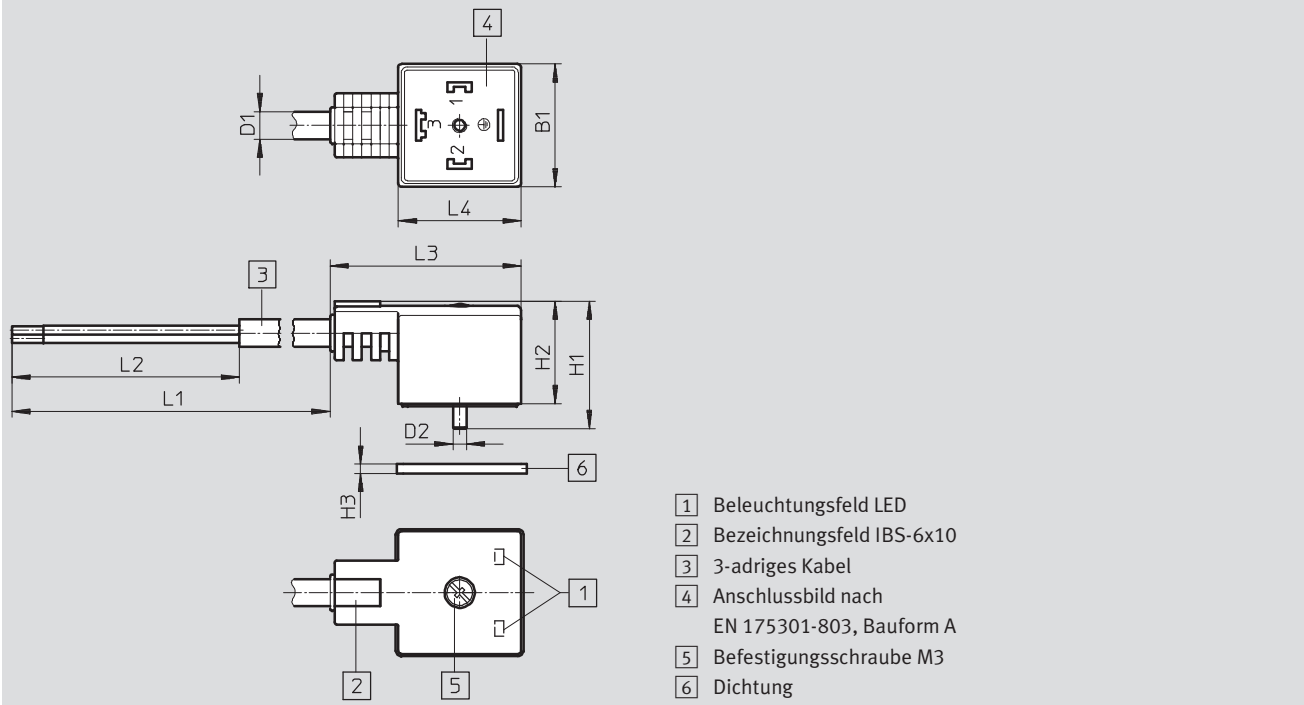

Typ	B1	D1 Ø	D2 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4
KMC-1-...-2,5	27	6	M3	28	22,5	1,5	2,5	50	42	27
KMC-1-...-5							5			
KMC-1-...-10							10			

Bestellangaben						
Elektrischer Anschluss	Nennbetriebsspannung [V]	Schaltstellungs-anzeige	Kabellänge [m]	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
Dose, Form A, runde Bauform	24 DC	LED	2,5	110	30931	KMC-1-24DC-2,5-LED
			5	315	30933	KMC-1-24DC-5-LED
			10	725	193459	KMC-1-24-10-LED
	230 AC	-	2,5	110	30932	KMC-1-230AC-2,5
			5	315	30934	KMC-1-230AC-5

Bestellangaben – Zubehör		
		Teile-Nr. Typ
	Bezeichnungsschilder 6x10 mm, 64 Stück, im Rahmen	18576 IBS-6x10