


Elektrische Verbindungstechnik, für Multipolanschluss

Datenblatt – NEBV-S1W37-...

- Anschlussleitung für Multipolanschluss
- vorkonfektioniert
- Kabellängen 2,5 m, 5 m oder 10 m
- 10-polig, 26-polig, 27-polig oder 37-polig
- Sub-D

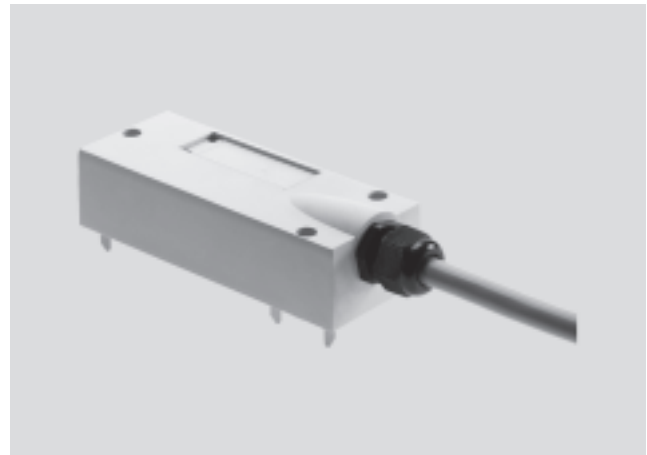

Allgemeine Technische Daten		NEBV-S1W37-...-LE10	NEBV-S1W37-...-LE26	NEBV-S1W37-...-LE27	NEBV-S1W37-...-LE37
Typ					
Nennbetriebsspannung	[V]	24 DC			
Betriebsspannungsbereich	[V]	21,6 ... 26,4 DC			
Kabel-Ø	[mm]	7,7	11,5	11,5	13
Schutzart nach EN 60529		IP65			
Schutzart nach NEMA		NEMA4			
Werkstoff-Info Gehäuse		Polyamid			
Werkstoff-Info Kabelmantel		Polyurethan oder Polyvinylchlorid → Bestellangaben			
Umgebungstemperatur	[°C]	-5 ... +50			

Bestellangaben							
	Elektrischer Anschluss	Kabel-aufbau [mm ²]	Schleppketten-tauglichkeit	Produkt-gewicht [g]	Kabel-länge [m]	Typ	Teile-Nr.
Kabelmantel aus Polyurethan							
	Dose 10-polig, Sub-D	10x0,34	■	383	2,5	NEBV-S1W37-E-2,5-LE10	539240
	Dose 10-polig, Sub-D	10x0,34	■	570	5	NEBV-S1W37-E-5-LE10	539241
	Dose 10-polig, Sub-D	10x0,34	■	954	10	NEBV-S1W37-E-10-LE10	539242
	Dose 26-polig, Sub-D	26x0,34	■	649	2,5	NEBV-S1W37-E-2,5-LE26	539243
	Dose 26-polig, Sub-D	26x0,34	■	1101	5	NEBV-S1W37-E-5-LE26	539244
	Dose 26-polig, Sub-D	26x0,34	■	2010	10	NEBV-S1W37-E-10-LE26	539245
	Dose 37-polig, Sub-D	37x0,34	-	820	2,5	NEBV-S1W37-K-2,5-LE37	539246
	Dose 37-polig, Sub-D	37x0,34	-	1422	5	NEBV-S1W37-K-5-LE37	539247
	Dose 37-polig, Sub-D	37x0,34	-	2619	10	NEBV-S1W37-K-10-LE37	539248
Kabelmantel aus Polyvinylchlorid							
	Dose 10-polig, Sub-D	10x0,34	-	388	2,5	NEBV-S1W37-KM-2,5-LE10	543271
	Dose 10-polig, Sub-D	10x0,34	-	592	5	NEBV-S1W37-KM-5-LE10	543272
	Dose 10-polig, Sub-D	10x0,34	-	997	10	NEBV-S1W37-KM-10-LE10	543273
	Dose 27-polig, Sub-D	27x0,34	-	749	2,5	NEBV-S1W37-KM-2,5-LE26	543274
	Dose 27-polig, Sub-D	27x0,34	-	1285	5	NEBV-S1W37-KM-5-LE26	543275
	Dose 27-polig, Sub-D	27x0,34	-	2371	10	NEBV-S1W37-KM-10-LE26	543276
	Dose 37-polig, Sub-D	37x0,34	-	903	2,5	NEBV-S1W37-KM-2,5-LE37	543277
	Dose 37-polig, Sub-D	37x0,34	-	1610	5	NEBV-S1W37-KM-5-LE37	543278
	Dose 37-polig, Sub-D	37x0,34	-	2955	10	NEBV-S1W37-KM-10-LE37	543279

Elektrische Verbindungstechnik, für Multipolanschluss


FESTO

Datenblatt – NEBV-S1W37-...

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

NEBV-S1W37-...

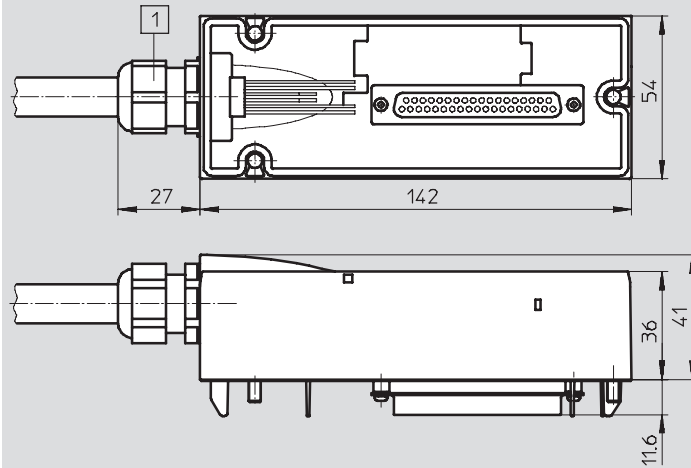

1 Kabelverschraubung
M20x1,5

Elektrische Verbindungstechnik, für Multipolanschluss

Datenblatt – NEBV-S1W37-...

Beschaltung (Blick auf Dose)									
		NEBV-S1W37-...-LE10		NEBV-S1W37-...-LE26		NEBV-S1W37-...-LE27		NEBV-S1W37-...-LE37	
		Pin	Aderfarbe	Pin	Aderfarbe	Pin	Aderfarbe	Pin	Aderfarbe
		1	Weiß	1	Weiß	1	Weiß	1	Weiß
		2	Braun	2	Braun	2	Braun	2	Braun
		3	Grün	3	Grün	3	Grün	3	Grün
		4	Gelb	4	Gelb	4	Gelb	4	Gelb
		5	Grau	5	Grau	5	Grau	5	Grau
		6	Rosa	6	Rosa	6	Rosa	6	Rosa
		7	Blau	7	Blau	7	Blau	7	Blau
		8	Rot	8	Rot	8	Rot	8	Rot
		9	–	9	Grau-Rosa	9	Grau-Rosa	9	Grau-Rosa
		10	–	10	Rot-Blau	10	Rot-Blau	10	Rot-Blau
		11	–	11	Weiß-Grün	11	Weiß-Grün	11	Weiß-Grün
		12	–	12	Braun-Grün	12	Braun-Grün	12	Braun-Grün
		13	–	13	Weiß-Gelb	13	Weiß-Gelb	13	Weiß-Gelb
		14	–	14	Gelb-Braun	14	Gelb-Braun	14	Gelb-Braun
		15	–	15	Weiß-Grau	15	Weiß-Grau	15	Weiß-Grau
		16	–	16	Grau-Braun	16	Grau-Braun	16	Grau-Braun
		17	–	17	Weiß-Rosa	17	Weiß-Rosa	17	Weiß-Rosa
		18	–	18	Rosa-Braun	18	Rosa-Braun	18	Rosa-Braun
		19	–	19	Weiß-Blau	19	Weiß-Blau	19	Weiß-Blau
		20	–	20	Braun-Blau	20	Braun-Blau	20	Braun-Blau
		21	–	21	Weiß-Rot	21	Weiß-Rot	21	Weiß-Rot
		22	–	22	Braun-Rot	22	Braun-Rot	22	Braun-Rot
		23	–	23	–	23	Grau-Grün	23	Grau-Grün
		24	–	24	–	24	–	24	Gelb-Grau
		25	–	25	–	25	–	25	Rosa-Grün
		26	–	26	–	26	–	26	Gelb-Rosa
		27	–	27	–	27	–	27	Grün-Blau
		28	–	28	–	28	–	28	Gelb-Blau
		29	–	29	–	29	–	29	Grün-Rot
		30	–	30	–	30	–	30	Gelb-Rot
		31	–	31	–	31	–	31	Grün-Schwarz
		32	–	32	–	32	–	32	Grau-Blau
		33	–	33	–	33	–	33	Gelb-Schwarz
		34	–	34	Weiß-Schwarz	34	Weiß-Schwarz	34	Weiß-Schwarz
		35	–	35	Braun-Schwarz	35	Braun-Schwarz	35	Braun-Schwarz
		36	Schwarz	36	Schwarz	36	Schwarz	36	Schwarz
		37	Violett	37	Violett	37	Violett	37	Violett