

 
Elektrische Verbindungstechnik, für Multipolanschluss

Datenblatt – VMPA-KMS-H

- Steckdose für Multipolanschluss (zu Ventilinsel Typ32 MPA)
- frei konfektionierbar mit beliebigen Kabellängen
- 25-polig
- Sub-D




Allgemeine Technische Daten	
Typ	VMPA-KMS-H
Befestigungsart	3 Schrauben M3x22
Einbaulage	beliebig
Kabelverschraubung	M20x1,5
Betriebsspannung [V DC]	24
Strombelastbarkeit [A]	3
Schutzart nach EN 60 529	IP65 (montiert)
Werkstoff-Info Gehäuse	Polyamid, glasfaserverstärkt
Werkstoff-Info Kontakte	Kupferlegierung, vergoldet
Werkstoff-Info Dichtung	Polyurethan
Umgebungstemperatur [°C]	-30 ... +80

Bestellangaben				
	Elektrischer Anschluss	zul. Kabel-Ø [mm]	Typ	Teile-Nr.
	Dose 25-polig, Sub-D	6 ... 12	VMPA-KMS-H	533 198

Abmessungen Download CAD-Daten → www.festo.com

VMPA-KMS-H

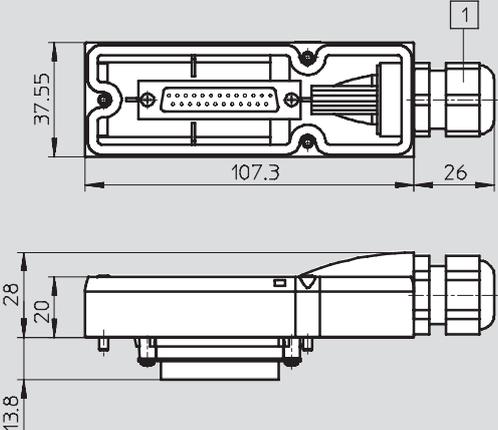

1 Kabelverschraubung M20x1,5