


# Verbindungsleitungen NEBV, für Ventile

FESTO

Datenblatt

## Steckdosenleitung KME

- Steckdosenleitung für Ventile mit E-Magnetspulen
- Vorkonfektioniert
- Kabellängen 2,5 bis 10 m

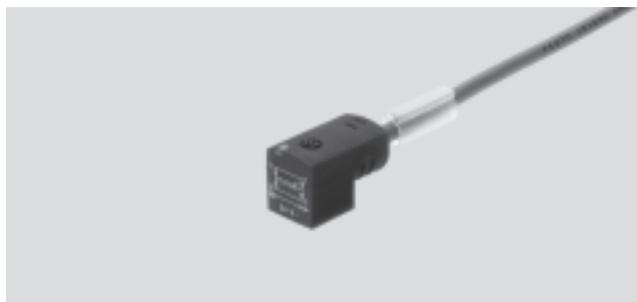

| Allgemeine Technische Daten    |   |
|--------------------------------|---|
| Elektrischer Anschluss         | Dose gewinkelt, 3-polig, Form C, nach DIN EN 175301-803 |
| Schaltstellungsanzeige         | LED   |
| Nennbetriebsspannung [V DC]    | 24  |
| Kabelaufbau [mm <sup>2</sup> ] | 2x0,75  |
| Kabeldurchmesser [mm]          | 5,2   |
| Schutzleiteranschluss          | nicht vorhanden   |
| Befestigungsart                | auf Magnetventil mit Zentralschraube M3                 |
| Einbaulage                     | beliebig  |
| Schutzart nach EN 60529        | IP67 (montiert)   |

| Werkstoffe   |        |
|--------------|--------|
| Gehäuse      | PA     |
| Steckkontakt | Bronze |
| Kabelmantel  | PVC    |

| Betriebs- und Umweltbedingungen |             |
|---------------------------------|-------------|
| Umgebungstemperatur [°C]        | -20 ... +80 |


# Verbindungsleitungen NEBV, für Ventile

Datenblatt

FESTO

## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

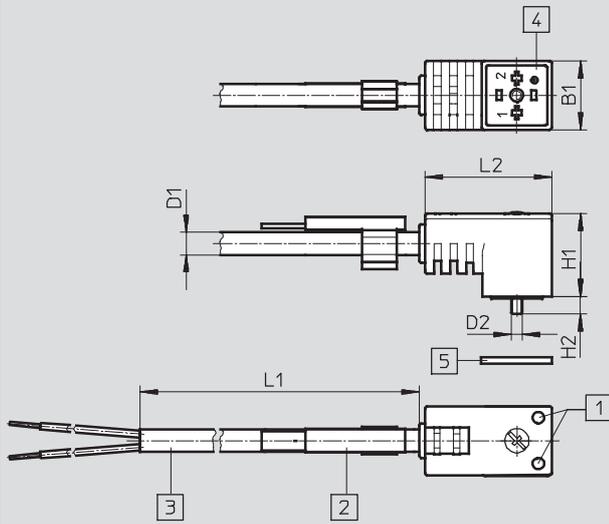

- 1 Beleuchtungsfeld LED
- 2 Schilderträger ASCF mit Schild ASLR-L-423 (Lieferumfang)
- 3 2-adriges Kabel (2x 0,75 mm<sup>2</sup>)
- 4 Steckerbild nach DIN EN 175301-803
- 5 Dichtung

| Typ                | B1 | D1  | D2 | H1   | H2 | L1    | L2   |
|--------------------|----|-----|----|------|----|-------|------|
| KME-1-24DC-2,5-LED | 16 | 5,2 | 3  | 19,3 | 4  | 2500  | 29,1 |
| KME-1-24DC-5-LED   |    |     |    |      |    | 5000  |      |
| KME-1-24-10-LED    |    |     |    |      |    | 10000 |      |

## Bestellangaben

| Elektrischer Anschluss                                  | Produktgewicht [g] | Länge [m] | Teile-Nr.     | Typ                       |
|---|--------------------|-----------|---------------|---------------------------|
| Dose gewinkelt, 3-polig, Form C, nach DIN EN 175301-803 | 135                | 2,5       | <b>30943</b>  | <b>KME-1-24DC-2,5-LED</b> |
|   | 280                | 5         | <b>30945</b>  | <b>KME-1-24DC-5-LED</b>   |
|   | 570                | 10        | <b>193455</b> | <b>KME-1-24-10-LED</b>    |