

 
Konfektionierbare Steckverbinder NECV, für Ventile

Datenblatt

FESTO

Lötsocket PCBC

- Zur Leiterplattenmontage der Miniaturventile MHA1 und MHP1 mit Steckeranschluss unten (-PI)
- Für Ventile der Ventilinsel Typ82 CPA-SC




 
 
Allgemeine Technische Daten		
Typ	PCBC-A	PCBC-B
Elektrischer Anschluss	2-polig	3-polig
Befestigungsart	Lötsocket	
Einbaulage	beliebig	
Schutzart nach EN 60529	IP40 (montiert)	
Gewicht [g]	5	1

Werkstoffe	
Gehäuse	PA

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40 ... +115

Abmessungen Download CAD-Daten → www.festo.com

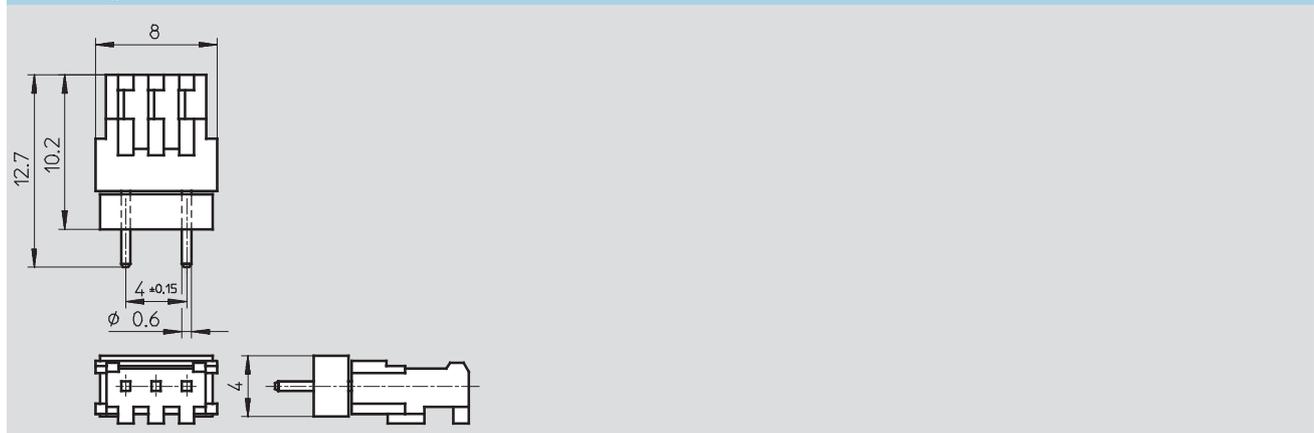

Bestellangaben				
Lötsocket	Elektrischer Anschluss	Packungseinheit	Teile-Nr.	Typ
	2-polig, für Miniaturventile	10 Stück	197261	PCBC-A-10
		100 Stück	197262	PCBC-A-100
	3-polig, für Ventilinsel Typ82 CPA-SC	10 Stück	539904	PCBC-B-10
		100 Stück	539905	PCBC-B-100