

儲氣瓶



- 鋼製設計
- 符合 EC 指令 87/404
- 符合 EC 標準 EN 286

 
詳細產品訊息
 → DVD-ROM 和 xdki.festo.com.tw

產品範圍概覽				
功能	型號	設計特點	連接口	容積 [l]
儲氣瓶	CRVZS	不鏽鋼	G ¹ / ₈ , G ¹ / ₄ , G ¹ / ₂ , G1	0.1 ... 20
	VZS	標準	G1	5 ... 20

工作環境				
		CRVZS	VZS	
工作介質		空氣或氮氣		
工作壓力	[bar]	-0.95 ... +16	0 ... 16	
環境溫度	[°C]	-10 ... +100 (遵守氣管和硬管的工作範圍)		

儲氣瓶

儲氣瓶 CRVZS




儲氣瓶經測試符合
EC 指令 87/404 和
歐洲 EC 標準 EN 286-1。

材料:
不鏽鋼



技術資料		下載 CAD 資料 → xdki.festo.com.tw						
型號	CRVZS-01	CRVZS-04	CRVZS-0.75	CRVZS-2	CRVZS-5	CRVZS-10	CRVZS-20	
連接口	G1/8	G1/4	G1/4	G1/2	G1			
冷凝水排放接口	-					G3/8		
設計特點	無縫焊壓力容器							
安裝型式	固定夾			透過支架				
容積 ±10% [l]	0.1	0.4	0.75	2	5	10	20	
CE 標誌，適用於壓力單元	-				97/23/EC			
長/寬/高 [mm]	132/51/71	240/54/84	248/60/95	300/134/108	330/162/160	558/162/160	740/194/194	

 儲氣瓶 VZS



儲氣瓶經測試符合
EC 指令 87/404 和
歐洲 EC 標準 EN 286-1。


材料:
鋼



技術資料		下載 CAD 資料 → xdki.festo.com.tw		
型號	VZS-5-B	VZS-10-B	VZS-20-B	
連接口	G1			
冷凝水排放接口	G3/8			
設計特點	焊接壓力容器			
安裝型式	通過支架			
容積 ±10% [l]	5	10	20	
長/寬/高 [mm]	348/154/192	558/166/198	696/206/250	


訂貨代號

CRVZS

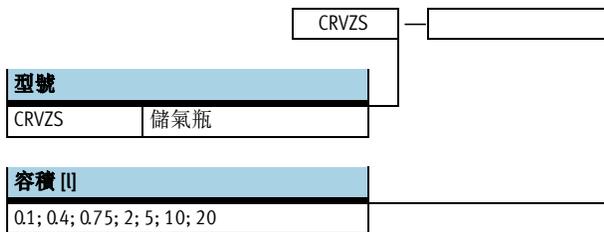

型號舉例:
CRVZS-0.75

VZS

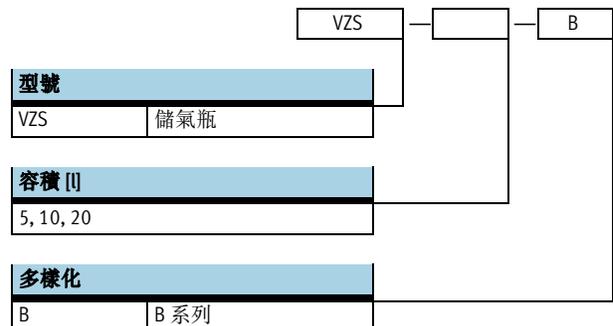

型號舉例:
VZS-20-B