

# 複合型快速接頭 QSLV

FESTO

硬管, 氣管和接頭  
氣路板

5.4

## 複合型快速接頭 QSLV2

2個輸出口, 可旋轉360°



| D1                            | D2 | 型號                                     | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|----|----------------------------------------|------------------|
| <b>R 螺紋</b>                   |    |                                        |                  |
| R <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 4  | QSLV2- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4  | 1                |
|                               | 6  | QSLV2- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6  | 1                |
|                               | 8  | QSLV2- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8  | 1                |
| R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 6  | QSLV2- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6  | 1                |
|                               | 8  | QSLV2- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8  | 1                |
|                               | 10 | QSLV2- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10 | 1                |
| R <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 8  | QSLV2- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8  | 1                |
|                               | 10 | QSLV2- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10 | 1                |
|                               | 12 | QSLV2- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12 | 1                |
| R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 12 | QSLV2- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12 | 1                |



| D1                            | D2 | 型號                                      | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|----|-----------------------------------------|------------------|
| <b>G 螺紋, 具密封環</b>             |    |                                         |                  |
| G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 4  | QSLV2-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4  | 1                |
|                               | 6  | QSLV2-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6  | 1                |
|                               | 8  | QSLV2-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8  | 1                |
| G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 6  | QSLV2-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6  | 1                |
|                               | 8  | QSLV2-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8  | 1                |
|                               | 10 | QSLV2-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10 | 1                |
| G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 8  | QSLV2-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8  | 1                |
|                               | 10 | QSLV2-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10 | 1                |
|                               | 12 | QSLV2-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12 | 1                |
| G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 12 | QSLV2-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12 | 1                |

## 複合型快速接頭 QSLV4

4個輸出口, 可旋轉360°



| D1                            | D2 | 型號                                     | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|----|----------------------------------------|------------------|
| <b>R 螺紋</b>                   |    |                                        |                  |
| R <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 4  | QSLV4- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4  | 1                |
|                               | 6  | QSLV4- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6  | 1                |
|                               | 8  | QSLV4- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8  | 1                |
| R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 6  | QSLV4- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6  | 1                |
|                               | 8  | QSLV4- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8  | 1                |
|                               | 10 | QSLV4- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10 | 1                |
| R <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 8  | QSLV4- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8  | 1                |
|                               | 10 | QSLV4- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10 | 1                |
|                               | 12 | QSLV4- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12 | 1                |
| R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 12 | QSLV4- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12 | 1                |



| D1                            | D2 | 型號                                      | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|----|-----------------------------------------|------------------|
| <b>G 螺紋, 具密封環</b>             |    |                                         |                  |
| G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 4  | QSLV4-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4  | 1                |
|                               | 6  | QSLV4-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6  | 1                |
|                               | 8  | QSLV4-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8  | 1                |
| G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 6  | QSLV4-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6  | 1                |
|                               | 8  | QSLV4-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8  | 1                |
|                               | 10 | QSLV4-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10 | 1                |
| G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 8  | QSLV4-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8  | 1                |
|                               | 10 | QSLV4-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10 | 1                |
|                               | 12 | QSLV4-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12 | 1                |
| G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 12 | QSLV4-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12 | 1                |

## 複合型快速接頭 QSLV3

3個輸出口, 可旋轉360°



| D1                            | D2 | 型號                                     | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|----|----------------------------------------|------------------|
| <b>R 螺紋</b>                   |    |                                        |                  |
| R <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 4  | QSLV3- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4  | 1                |
|                               | 6  | QSLV3- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6  | 1                |
|                               | 8  | QSLV3- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8  | 1                |
| R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 6  | QSLV3- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6  | 1                |
|                               | 8  | QSLV3- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8  | 1                |
|                               | 10 | QSLV3- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10 | 1                |
| R <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 8  | QSLV3- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8  | 1                |
|                               | 10 | QSLV3- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10 | 1                |
|                               | 12 | QSLV3- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12 | 1                |
| R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 12 | QSLV3- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12 | 1                |



| D1                            | D2 | 型號                                      | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|----|-----------------------------------------|------------------|
| <b>G 螺紋, 具密封環</b>             |    |                                         |                  |
| G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 4  | QSLV3-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4  | 1                |
|                               | 6  | QSLV3-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6  | 1                |
|                               | 8  | QSLV3-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8  | 1                |
| G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 6  | QSLV3-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6  | 1                |
|                               | 8  | QSLV3-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8  | 1                |
|                               | 10 | QSLV3-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10 | 1                |
| G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 8  | QSLV3-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8  | 1                |
|                               | 10 | QSLV3-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10 | 1                |
|                               | 12 | QSLV3-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12 | 1                |
| G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 12 | QSLV3-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12 | 1                |

## 複合型快速接頭 QSLV6

6個輸出口, 可旋轉360°



| D1                            | D2 | 型號                                     | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|----|----------------------------------------|------------------|
| <b>R 螺紋</b>                   |    |                                        |                  |
| R <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 4  | QSLV6- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4  | 1                |
|                               | 6  | QSLV6- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6  | 1                |
|                               | 8  | QSLV6- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8  | 1                |
| R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 6  | QSLV6- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6  | 1                |
|                               | 8  | QSLV6- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8  | 1                |
|                               | 10 | QSLV6- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10 | 1                |
| R <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 8  | QSLV6- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8  | 1                |
|                               | 10 | QSLV6- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10 | 1                |
|                               | 12 | QSLV6- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12 | 1                |
| R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 12 | QSLV6- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12 | 1                |



| D1                            | D2 | 型號                                      | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|----|-----------------------------------------|------------------|
| <b>G 螺紋, 具密封環</b>             |    |                                         |                  |
| G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 4  | QSLV6-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4  | 1                |
|                               | 6  | QSLV6-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6  | 1                |
|                               | 8  | QSLV6-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8  | 1                |
| G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 6  | QSLV6-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6  | 1                |
|                               | 8  | QSLV6-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8  | 1                |
|                               | 10 | QSLV6-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10 | 1                |
| G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 8  | QSLV6-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8  | 1                |
|                               | 10 | QSLV6-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10 | 1                |
|                               | 12 | QSLV6-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12 | 1                |
| G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 12 | QSLV6-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12 | 1                |

1) 包裝單元的數量



- 螺紋管接頭
- 密封材料
- 剪管鉗
- 氣管托架/束管帶
- 氣壓元件活動櫃

詳細產品訊息  
 → DVD-ROM 和 [xdki.festo.com.tw](http://xdki.festo.com.tw)

| 產品範圍概覽          |             |                                  |    |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |  |
|-----------------|-------------|----------------------------------|----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|--|
| 功能              | 型號          | M3                               | M5 | M7 | R1/8 | R1/4 | R3/8 | R1/2 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 |  |
| <b>螺紋管接頭</b>    |             |                                  |    |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |  |
| 塞頭              | B           | ■                                | ■  | ■  | -    | -    | -    | -    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■  |  |
| 變徑接頭            | D           | ■                                | ■  | ■  | -    | -    | -    | -    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■  |  |
| 雙螺紋接頭           | E/ESK       | ■                                | ■  | ■  | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | -  |  |
| 內螺紋隔板接頭         | SCM         | -                                | ■  | -  | -    | -    | -    | -    | ■    | ■    | ■    | ■    | -    | -  |  |
| 管接頭             | QM          | -                                | ■  | -  | -    | -    | -    | -    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■  |  |
| 變徑接頭            | QMR         | -                                | ■  | -  | -    | -    | -    | -    | ■    | ■    | ■    | ■    | -    | -  |  |
| <b>密封材料</b>     |             |                                  |    |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |  |
| 密封環             | O/CRO/OL/OK | ■                                | ■  | ■  | -    | -    | -    | -    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■  |  |
| 密封環分類盒          | OL          | -                                | ■  | -  | -    | -    | -    | -    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | -  |  |
| 螺紋密封帶           | GWB         | -                                |    |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |  |
| 洩漏測試噴霧          | ZL          | -                                |    |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |  |
| <b>剪管鉗</b>      |             |                                  |    |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |  |
| 剪管鉗             | PAN-V0      | 用於剪切塑膠氣管PAN-V0，阻燃型               |    |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |  |
| 剪管鉗             | PXS         | 適用於具金屬保護網的軟管PX                   |    |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |  |
| 拆管鉗             | ZDS         | 用於將PP型塑膠氣管從倒鉤接頭上拆下來              |    |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |  |
| 插管鉗             | ZMS         | 用於將PP/PU型塑膠氣管安裝到倒鉤接頭上            |    |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |  |
| 剪管鉗             | ZR          | 用於剪切長塑膠氣管PQ-PA                   |    |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |  |
| 剪管鉗             | ZRS         | 用於剪切最大外徑為20 mm的塑膠氣管 ( 內部含或未含纖維 ) |    |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |  |
| <b>氣管托架/束管帶</b> |             |                                  |    |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |  |
| 束管帶             | PB          | 捆紮直徑 Ø 30 ... 100 mm             |    |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |  |
| 螺旋束管帶           | PKB         | 最大捆紮直徑 Ø 50 mm                   |    |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |  |
| 氣管支撐件           | PKS         | 適用於氣管外徑 6 ... 11.5 mm            |    |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |  |
| 多管托架            | KK          | 適用於氣管外徑 4.3 ... 17.6 mm          |    |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |  |

# 配件

## 塞頭 B 具密封環



| D1  | 型號       | PU <sup>1)</sup> |
|-----|----------|------------------|
| 不鏽鋼 |          |                  |
| M3  | B-M3-S9  | 10               |
| 鋁   |          |                  |
| M5  | B-M5     | 10               |
|     | B-M5-100 | 100              |
| M5  | B-M5-B   | 10               |



| D1                            | 型號                                  | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 鋼                             |                                     |                  |
| M7                            | B-M7                                | 10               |
| G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | B- <sup>1</sup> / <sub>8</sub>      | 10               |
|                               | B- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -100 | 100              |
| G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | B- <sup>1</sup> / <sub>4</sub>      | 10               |
|                               | B- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -50  | 50               |
| G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | B- <sup>3</sup> / <sub>8</sub>      | 10               |
|                               | B- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -20  | 20               |
| G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | B- <sup>1</sup> / <sub>2</sub>      | 10               |
|                               | B- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -20  | 20               |
| G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | B- <sup>3</sup> / <sub>4</sub>      | 1                |
| G1                            | B-1                                 | 1                |

## 變徑接頭 D 具密封環



| D1 | D2 | 型號            | PU <sup>1)</sup> |
|----|----|---------------|------------------|
| 黃銅 |    |               |                  |
| M5 | M7 | D-M5I-M7A-ISK | 10               |



| D1                            | D2                            | 型號                                                                 | PU <sup>1)</sup>                                                    |     |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 不鏽鋼                           |                               |                                                                    |                                                                     |     |
| M3                            | M5                            | D-M3I-M5A-S9                                                       | 10                                                                  |     |
| 黃銅                            |                               |                                                                    |                                                                     |     |
| M5 <sup>2)</sup>              | G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | D-M5I- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> A                               | 10                                                                  |     |
|                               |                               | D-M5I- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> A-100                           | 100                                                                 |     |
| M5                            | G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | D-M5I- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> A                               | 10                                                                  |     |
| M7                            | G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | D-M7I- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> A                               | 10                                                                  |     |
|                               |                               | G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                      | D- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> I- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> A     | 10  |
|                               |                               |                                                                    | D- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> I- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> A-100 | 100 |
| G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | D- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> I- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> A    | 10                                                                  |     |
|                               |                               | G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                      | D- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> I- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> A     | 10  |
|                               |                               |                                                                    | D- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> I- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> A-50  | 50  |
|                               | G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | D- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> I- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> A    | 10                                                                  |     |
|                               |                               | D- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> I- <sup>3</sup> / <sub>4</sub> A    | 10                                                                  |     |
| G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | D- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> I- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> A    | 10                                                                  |     |
|                               |                               | D- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> I- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> A-20 | 20                                                                  |     |
|                               | G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | D- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> I- <sup>3</sup> / <sub>4</sub> A    | 10                                                                  |     |
| G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | D- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> I- <sup>3</sup> / <sub>4</sub> A    | 1                                                                   |     |
|                               |                               | D- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> I-1A                                | 1                                                                   |     |
| G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | G1                            | D- <sup>3</sup> / <sub>4</sub> I-1A                                | 1                                                                   |     |

2) 6 mm 深。

## 雙螺紋接頭 E 具 2 個密封環



| D1                            | D2                            | 型號                                                               | PU <sup>1)</sup>                                                  |     |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 不鏽鋼                           |                               |                                                                  |                                                                   |     |
| M3                            | M3                            | E-M3-M3-S9                                                       | 10                                                                |     |
| 鋼                             |                               |                                                                  |                                                                   |     |
| M5                            | M5                            | E-M5-M5                                                          | 10                                                                |     |
|                               |                               | G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>                                    | E-M5- <sup>1</sup> / <sub>8</sub>                                 | 10  |
|                               |                               | E-M5- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -100                           | 100                                                               |     |
| 鋁                             |                               |                                                                  |                                                                   |     |
| G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | E- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> - <sup>1</sup> / <sub>8</sub>     | 10                                                                |     |
|                               |                               | G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                    | E- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> - <sup>1</sup> / <sub>4</sub>      | 10  |
|                               |                               |                                                                  | E- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> - <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -100 | 100 |
| G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | E- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> - <sup>1</sup> / <sub>4</sub>     | 10                                                                |     |
|                               |                               | G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>                                    | E- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> - <sup>3</sup> / <sub>8</sub>      | 10  |
|                               |                               |                                                                  | E- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> - <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -50  | 50  |
| G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | E- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> - <sup>3</sup> / <sub>8</sub>     | 10                                                                |     |
|                               |                               | G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                    | E- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> - <sup>1</sup> / <sub>2</sub>      | 1   |
|                               |                               |                                                                  | E- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> - <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -20  | 20  |
| G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | E- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> - <sup>1</sup> / <sub>2</sub>     | 1                                                                 |     |
|                               |                               | G <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                    | E- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> - <sup>3</sup> / <sub>4</sub>      | 1   |
| G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | E- <sup>3</sup> / <sub>4</sub> - <sup>3</sup> / <sub>4</sub>     | 1                                                                 |     |
| 黃銅                            |                               |                                                                  |                                                                   |     |
| M7                            | G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | E-M7- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -MS                            | 10                                                                |     |
| G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | E- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> - <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -MS | 10                                                                |     |
|                               |                               | G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                    | E- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> - <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -MS  | 10  |
|                               |                               |                                                                  | E- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> - <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -MS  | 10  |
| G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | E- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> - <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -MS | 10                                                                |     |
|                               |                               | G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>                                    | E- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> - <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -MS  | 10  |
|                               |                               |                                                                  | E- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> - <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -MS  | 10  |
| G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | E- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> - <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -MS | 10                                                                |     |
|                               |                               | G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                    | E- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> - <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -MS  | 1   |
| G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | E- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> - <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -MS | 1                                                                 |     |
|                               |                               | G <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                    | E- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> - <sup>3</sup> / <sub>4</sub> -MS  | 1   |
| G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | E- <sup>3</sup> / <sub>4</sub> - <sup>3</sup> / <sub>4</sub> -MS | 1                                                                 |     |

## 雙螺紋接頭 ESK

角度補償可調



| D1                            | D2                            | 型號                                                             | PU <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| 黃銅                            |                               |                                                                |                  |
| R <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | R <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | ESK- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> - <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 1                |
|                               | R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | ESK- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> - <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 1                |
|                               | R <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | ESK- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> - <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 1                |
| R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | ESK- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> - <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 1                |
|                               | R <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | ESK- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> - <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 1                |
|                               | R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | ESK- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> - <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 1                |
| R <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | R <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | ESK- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> - <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 1                |
|                               | R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | ESK- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> - <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 1                |
| R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | ESK- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> - <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 1                |

1) 包裝單元的數量


# 配件

## 內螺紋隔板接頭 SCM



| D1      | D5      | 型號      | PU <sup>1)</sup> |
|---------|---------|---------|------------------|
| 藍色陽極氧化鋁 |         |         |                  |
| M5      | M10x1   | SCM-M5  | 1                |
| G1/8    | M14x1.5 | SCM-1/8 | 1                |
| G1/4    | M20x1.5 | SCM-1/4 | 1                |
| G3/8    | M24x1.5 | SCM-3/8 | 1                |
| G1/2    | M30x1.5 | SCM-1/2 | 1                |

## 管接頭 QM

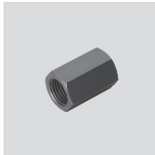

| D1      | 型號         | PU <sup>1)</sup> |
|---------|------------|------------------|
| 鋼       |            |                  |
| M5      | QM-M5-M5   | 10               |
| 藍色陽極氧化鋁 |            |                  |
| G1/8    | QM-1/8-1/8 | 10               |
| G1/4    | QM-1/4-1/4 | 10               |
| G3/8    | QM-3/8-3/8 | 10               |
| G1/2    | QM-1/2-1/2 | 1                |
| G3/4    | QM-3/4-3/4 | 1                |
| G1      | QM-1-1     | 1                |

## 管接頭 QM

具密封環



| D1      | D2   | 型號         | PU <sup>1)</sup> |
|---------|------|------------|------------------|
| 鋼       |      |            |                  |
| M5      | M5   | QM-M5-A/l  | 10               |
| 藍色陽極氧化鋁 |      |            |                  |
| G1/8    | G1/8 | QM-1/8-A/l | 10               |
| G1/4    | G1/4 | QM-1/4-A/l | 10               |
| G3/8    | G3/8 | QM-3/8-A/l | 10               |
| G1/2    | G1/2 | QM-1/2-A/l | 1                |

## 密封環 O/CRO



| 適用於螺紋  | 型號        | PU <sup>1)</sup> |
|--------|-----------|------------------|
| 聚醯胺    |           |                  |
| M3     | O-M3-B    | 1                |
| 聚氯乙烯   |           |                  |
| M5     | O-M5      | 1                |
|        | O-M5-500  | 500              |
| G1/8   | O-1/8     | 1                |
|        | O-1/8-500 | 500              |
| G1/4   | O-1/4     | 1                |
|        | O-1/4-200 | 200              |
| G3/8   | O-3/8     | 1                |
|        | O-3/8-200 | 200              |
| G1/2   | O-1/2     | 1                |
|        | O-1/2-100 | 100              |
| G3/4   | O-3/4     | 1                |
| G1     | O-1       | 1                |
| 聚偏二氟乙烯 |           |                  |
| M5     | CRO-M5    | 1                |
| G1/8   | CRO-1/8   | 1                |
| G1/4   | CRO-1/4   | 1                |
| G3/8   | CRO-3/8   | 1                |
| G1/2   | CRO-1/2   | 1                |
| G3/4   | CRO-3/4   | 1                |
| G1     | CRO-1     | 1                |

## 密封環 OL

具金屬外殼，防洩漏



| 適用於螺紋    | 型號         | PU <sup>1)</sup> |
|----------|------------|------------------|
| 不鏽鋼，丁晴橡膠 |            |                  |
| M5       | OL-M5      | 1                |
|          | OL-M5-500  | 500              |
| G1/8     | OL-1/8     | 1                |
|          | OL-1/8-500 | 500              |
| G1/4     | OL-1/4     | 1                |
|          | OL-1/4-200 | 200              |
| 鋁，丁晴橡膠   |            |                  |
| G3/8     | OL-3/8     | 1                |
|          | OL-3/8-200 | 200              |
| G1/2     | OL-1/2     | 1                |
|          | OL-1/2-100 | 100              |
| G3/4     | OL-3/4     | 1                |

## 密封環 OK-M

具不鏽鋼支撐圈



| 適用於螺紋    | 型號    | PU <sup>1)</sup> |
|----------|-------|------------------|
| 不鏽鋼，丁晴橡膠 |       |                  |
| M3       | OK-M3 | 1                |
| M5       | OK-M5 | 1                |
| M7       | OK-M7 | 1                |

1) 包裝單元的數量

## 配件

FESTO

### 密封環分類盒 OL-S1



| 內含密封件  | 數量  | 型號    |
|--------|-----|-------|
| OL-M5  | 50  | OL-S1 |
| OL-1/8 | 100 |       |
| OL-1/4 | 100 |       |
| OL-3/8 | 40  |       |
| OL-1/2 | 30  |       |
| OL-3/4 | 10  |       |

### 螺紋密封帶 GWB-0,1



| 寬度<br>[mm] | 厚度<br>[mm] | 長度<br>[m] | 型號      |
|------------|------------|-----------|---------|
| 10         | 0,1        | 12.5      | GWB-0,1 |

### 洩漏測試噴霧 ZL-0,4



| 容量<br>[l] | 型號     |
|-----------|--------|
| 0,4       | ZL-0,4 |

### 剪管鉗 PAN-VOS


用於剪切塑膠氣管 PAN-V0，阻燃型



| 適用於氣管外徑<br>D1 | 型號            |
|---------------|---------------|
| 6             | PAN-VOS-6/8   |
| 8             |               |
| 10            | PAN-VOS-10/12 |
| 12            |               |

### 剪管鉗 ZRS

用於剪切最大外徑為20 mm的塑膠氣管（內部含有或未含有纖維）

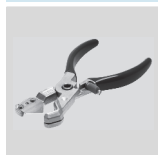


|           | 型號          | PU <sup>1)</sup> |
|-----------|-------------|------------------|
| 剪管鉗，具2把刀片 | ZRS         | 1                |
| 刀片        | ZRS 10-pack | 10               |

### 束管帶 PB



| 最大捆紮直徑 Ø<br>[mm] | 型號     | PU <sup>1)</sup> |
|------------------|--------|------------------|
| 30               | PB-140 | 10               |
| 45               | PB-172 | 10               |
| 100              | PB-378 | 10               |

### 螺旋束管帶 PKB-50-BL

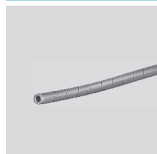

| 最大捆紮直徑 Ø50 mm | 型號        | PU <sup>2)</sup> |
|---------------|-----------|------------------|
| 60 3 mm 氣管    | PKB-50-BL | 50               |
| 50 4 mm 氣管    |           |                  |
| 28 6 mm 氣管    |           |                  |
| 13 9 mm 氣管    |           |                  |

2) 包裝單元為米

### 氣管支撐件 PKS



| 氣管外徑<br>D1 | 型號    | PU <sup>1)</sup> |
|------------|-------|------------------|
| 6          | PKS-4 | 10               |
| 8          | PKS-6 | 10               |
| 11.5       | PKS-9 | 10               |

### 多管托架 KK



| 氣管外徑<br>D1 | 托架數量 | 型號    | PU <sup>1)</sup> |
|------------|------|-------|------------------|
| 4.3        | 10   | KK-3  | 10               |
| 6          | 9    | KK-4  | 10               |
| 8          | 10   | KK-6  | 10               |
| 11.5       | 6    | KK-9  | 10               |
| 17.6       | 4    | KK-13 | 10               |

### 氣壓元件活動櫃 ZW

具有抽屜和隔間的可移動單元，用於存儲氣管和接頭



| B<br>[mm] | H<br>[mm] | T<br>[mm] | 型號 |
|-----------|-----------|-----------|----|
| 490       | 955       | 454       | ZW |

### 氣管卷盒 ZW-K



|    | B<br>[mm] | H<br>[mm] | T<br>[mm] | 型號    |
|----|-----------|-----------|-----------|-------|
| 窄型 | 110       | 360       | 368       | ZW-KS |
| 寬型 | 160       | 360       | 368       | ZW-KB |

1) 包裝單元的數量