

## Schlauchklemmen/-binder

**FESTO**



# Schlauchklemmen/-binder PB, PKB, PKS

FESTO


Datenblatt

## Schlauchbinder PB

Zum Bündeln von Schläuchen

Werkstoff:

Polyamid

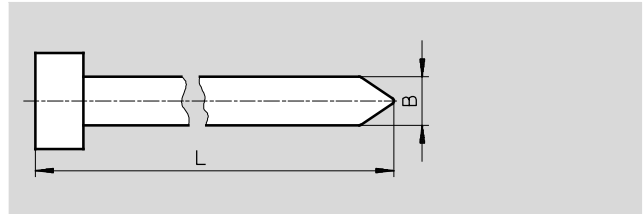

| Abmessungen und Bestellangaben |                |     |     |                          |           |        |                  |
|--------------------------------|----------------|-----|-----|--------------------------|-----------|--------|------------------|
| Bündel-Ø max.<br>[mm]          | Stärke<br>[mm] | B   | L   | Gewicht/<br>Stück<br>[g] | Teile-Nr. | Typ    | PE <sup>1)</sup> |
| 30                             | 0,9            | 3,4 | 140 | 2                        | 6741      | PB-140 | 10               |
| 45                             | 1,2            | 4,6 | 172 | 3                        | 6742      | PB-172 | 10               |
| 100                            | 1,2            | 4,8 | 378 | 4                        | 6743      | PB-378 | 10               |

1) Packungseinheit in Stück

## Schlauch-Bündelungsspirale

PKB-50-BL

Zum Bündeln von Schläuchen

Werkstoff:

Polyethylen




| Abmessungen und Bestellangaben          |       |                  |           |           |                         |
|-----------------------------------------|-------|------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| Aufnahme Schlauchbündel<br>Ø max. 50 mm | Farbe | Gewicht<br>[g/m] | Teile-Nr. | Typ       | PE <sup>1)</sup><br>[m] |
| 60 Schläuche NW3                        | blau  | 10               | 3656      | PKB-50-BL | 50                      |
| 50 Schläuche NW4                        |       |                  |           |           |                         |
| 28 Schläuche NW6                        |       |                  |           |           |                         |
| 13 Schläuche NW9                        |       |                  |           |           |                         |

1) Packungseinheit

## Schlauchstütze PKS

Zum sauberen Verlegen von  
Schläuchen und zur Verhinderung  
des Knickens von Schläuchen

Werkstoff: PA

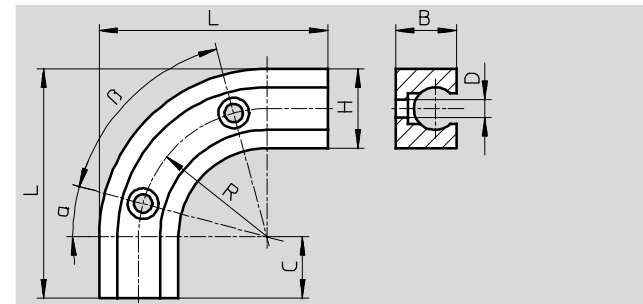

| Abmessungen und Bestellangaben   |      |    |   |      |      |       |     |     |                          |           |       |
|----------------------------------|------|----|---|------|------|-------|-----|-----|--------------------------|-----------|-------|
| für Schlauch-<br>Außen-Ø<br>[mm] | B    | C  | D | H    | L    | R     | α   | β   | Gewicht/<br>Stück<br>[g] | Teile-Nr. | Typ   |
| 6                                | 8    | 8  | 2 | 10   | 23   | 10    | –   | 90° | 2,1                      | 4132      | PKS-4 |
| 8                                | 10   | 10 | 3 | 13   | 37,5 | 21    | 15° | 60° | 5,5                      | 4133      | PKS-6 |
| 11                               | 13,5 | 15 | 3 | 16,5 | 59   | 35,75 | 15° | 60° | 14,3                     | 4134      | PKS-9 |

1) Packungseinheit in Stück

# Schlauchklemmen/-binder KK

FESTO


Datenblatt

## Schlauchstütze NPAW

Sicheres und beständiges Befestigungselement zum Führen von Kabeln und Schläuchen bei der Elektro- und Pneumatikinstallation im Anlagenbau sowie in der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik.

Umgebungstemperatur:  
-30 ... +80 °C

Werkstoff-Hinweis:  
RoHS konform


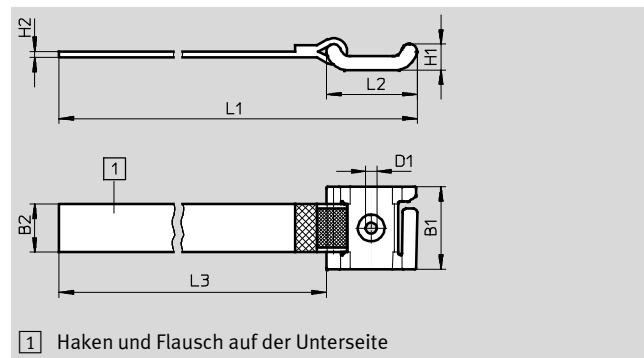


| Abmessungen und Bestellangaben |      |     |      |      |       |           |       |                          |           |           |                  |
|--------------------------------|------|-----|------|------|-------|-----------|-------|--------------------------|-----------|-----------|------------------|
| B1                             | B2   | D1  | H1   | H2   | L1    | L2        | L3    | Gewicht/<br>Stück<br>[g] | Teile-Nr. | Typ       | PE <sup>1)</sup> |
| ±0,7                           | ±1,5 |     | ±0,3 | ±0,5 |       | +0,5/-1,5 | ±5    |                          |           |           |                  |
| 34                             | 20   | 4,6 | 10,7 | 2    | 122,5 | 30        | 92,5  | 6,7                      | 554026    | NPAW-S-T3 | 10               |
| 34                             | 20   | 4,6 | 10,7 | 2    | 208,5 | 37        | 171,5 | 8,4                      | 554027    | NPAW-S-T4 | 10               |
| 34                             | 20   | 4,6 | 10,7 | 2    | 216,5 | 45        | 171,5 | 9,6                      | 554028    | NPAW-S-T6 | 10               |

1) Packungseinheit in Stück

## Mehrfach-Schlauchklemmleiste KK

Zum Befestigen von Schläuchen

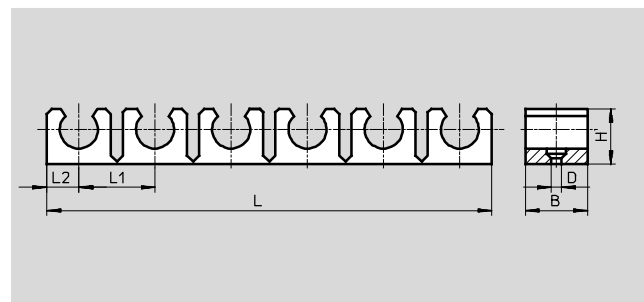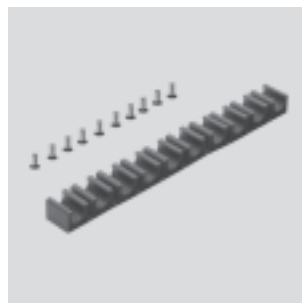

| Abmessungen und Bestellangaben   |                    |    |        |    |       |      |      |                          |           |       |                  |
|----------------------------------|--------------------|----|--------|----|-------|------|------|--------------------------|-----------|-------|------------------|
| Für Schlauch-<br>Außen-Ø<br>[mm] | Klemmen-<br>anzahl | B  | D<br>Ø | H  | L     | L1   | L2   | Gewicht/<br>Stück<br>[g] | Teile-Nr. | Typ   | PE <sup>1)</sup> |
| 4,3                              | 10                 | 12 | 2      | 9  | 98,6  | 10   | 4,3  | 1                        | 3635      | KK-3  | 10               |
| 6                                | 9                  | 14 | 3      | 9  | 94    | 10,5 | 5    | 5                        | 2147      | KK-4  | 10               |
| 8                                | 10                 | 14 | 3      | 11 | 142,5 | 14,5 | 6    | 10                       | 2148      | KK-6  | 10               |
| 11,5                             | 6                  | 18 | 3      | 16 | 128,5 | 22   | 9,25 | 18                       | 2149      | KK-9  | 10               |
| 17,6                             | 4                  | 20 | 5      | 23 | 117   | 30   | 13,5 | 52                       | 4463      | KK-13 | 10               |

1) Packungseinheit in Stück