

## Steckverschraubungen QS, Quick Star

**FESTO**



# Steckverschraubungen QS, Quick Star

Merkmale

Anwendung	Einfach stecken – fertig	Absolute Sicherheit	Die unverlierbare Dichtung
 <p>Ohne Umwege zur richtigen Verschraubung. Quick Star bietet für jede Verbindung die sichere Lösung. Die komfortable Verschraubungssystematik bietet weit mehr als 1000 Typen an Standard- und Funktionsverschraubungen.</p>	 <p>Über die rostfreie Stahlkralle wird der Schlauch ohne Beschädigung der Oberfläche gehalten. Schwingungen und Druckstöße werden absorbiert.</p>	 <p>Der Dichtring aus Nitrilkautschuk garantiert absolute Dichtheit zwischen den Normschläuchen und Verschraubungskörper. Der Normschlauch ist zusammen mit der Festo Steckverbindung für Druckluft und Vakuum geeignet.</p>	 <p>Alle Messingteile der Festo Steckverschraubungen sind durch eine Nickelbeschichtung oberflächenvergütet und besitzen damit eine hohe Korrosionsbeständigkeit. Die kegeligen R-Gewinde nach ISO sind mit einer selbstabdichtenden PTFE-Beschichtung versehen und gewährleisten eine Wiederverwendung bis zu fünfmal ohne zusätzliche Dichtungselemente.</p>
360° schwenkbar		360° rotierend, mit Kugellager	
	<p>Ausrichten bei der Montage. Ausgleich der Schlauchbewegung in der Anwendung.</p>		<p>Rotierende Bewegung in der Anwendung bis max. 500 U/min zulässig.</p>

# Steckverschraubungen QS, Quick Star

Merkmale

## Schlauchmontage/-demontage

### Montage

Voraussetzung für den sicheren Halt und Schutz vor Beschädigung der innenliegenden Steckverschraubung-Dichtung ist das gerade Ablängen und die Entgratung des Schlauchs.

- 1) Bei Steckverschraubung CRQS zuerst Klemmring herausziehen.

- 2) Schlauch bis zum Anschlag einführen. Es ist darauf zu achten, dass der Schlauch in der innenliegenden Dichtung steckt. Je nach Toleranzlage des Schlauchs und der Dichtung kann der Kontakt des

- Schlauchs mit der Dichtung fälschlicherweise als Anschlag interpretiert werden.
- 3) Den sicheren Halt der Schlauchverbindung durch leichtes Ziehen am Schlauch prüfen.

### Demontage

- 1) Das Lösen des Schlauchs erfolgt durch einfaches Niederdrücken und gedrückt halten des Lösungsrings. Den Schlauch vorsichtig aus der Verschraubung herausziehen.
- 2) Vor einem weiteren Gebrauch des Schlauchs den beschädigten Teil durch Abschneiden entfernen.

## Welche Verschraubung passt in welches Gewinde?

### Metrisches Gewinde

- Gewinde sind mit G-Gewinden vergleichbar und werden in metrisch zylindrische Gewinde montiert
- Dichtigkeit wird durch einen gekammerten O-Ring gewährleistet.


### G-Gewinde nach ISO 228-1

- kürzeres Gewinde
- konstante Einbautiefe
- austauschbarer Dichtring
- stirnseitige Abdichtung
- mehrmals wiederverwendbar durch austauschbaren Dichtring.

### R-Gewinde nach EN 10226-1 und ISO 7/1

- selbstsicherndes Gewinde
- Abdichtung auf dem Gewinde
- keine zusätzliche Dichtfläche erforderlich
- kleinere Einbaumaße, da kein Absatz für Dichtfläche
- bis zu 5 mal wiederverwendbar.

 Hinweis  
Edelstahl-Steckverschraubungen CRQS mit R-Gewinde sind nicht mit einer selbstabdichtenden Beschichtung versehen.

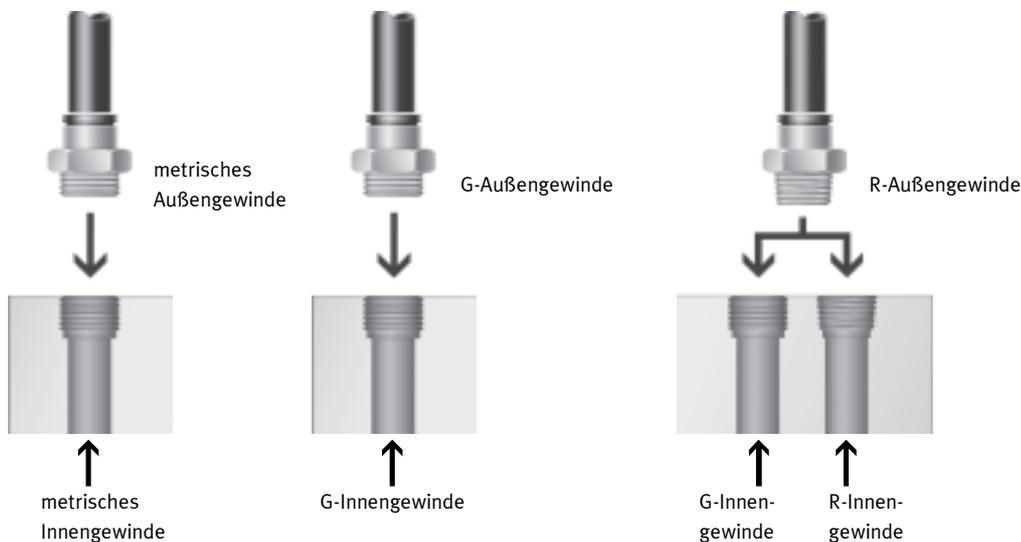

# Steckverschraubungen QS, Quick Star

Merkmale

FESTO

## Steckverschraubung QSM Quick Star, Mini



Kleinbauende Steckverschraubung für höchste Packungsdichte auf kleinstem Einbauraum. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.  
Schlauch-Außen-Ø 2, 3, 4 und 6 mm mit Anschlussgewinde M3, M5, M6, M7, R $\frac{1}{8}$  und G $\frac{1}{8}$ .

## Steckverschraubung QS Quick Star



Breite Auswahl an Steckverschraubungen für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.  
Schlauch-Außen-Ø 4, 6, 8, 10, 12 und 16 mm mit Anschlussgewinde von R $\frac{1}{8}$  ... R $\frac{1}{2}$  und G $\frac{1}{8}$  ... G $\frac{1}{2}$ .

## Steckverschraubung QSM-B Quick Star, Mini



Kleinbauende Steckverschraubung für höchste Packungsdichte auf kleinstem Einbauraum. Für Kernfunktionen in der Pneumatik mit einem Temperaturbereich bis 60 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.  
Schlauch-Außen-Ø 3, 4 und 6 mm mit Anschlussgewinde M3, M5, M7 und R $\frac{1}{8}$ .

## Steckverschraubung QS-B Quick Star



Steckverschraubungen für Kernfunktionen in der Pneumatik mit einem Temperaturbereich bis 60 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.  
Schlauch-Außen-Ø 4, 6, 8, 10, 12 und 16 mm mit Anschlussgewinde von M5 und R $\frac{1}{8}$  ... R $\frac{1}{2}$ .

## Steckverschraubung QS-F Quick Star, Metall



Vollmetallsteckverschraubung mit verchromter Oberflächenvergiftung. Hohe Korrosionsbeständigkeit KBK3 und Chemikalienresistenz mit Zulassung in der Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 150 °C und einem Druckbereich bis 16 bar.  
Schlauch-Außen-Ø 4, 6, 8, 10, 12 und 14 mm mit Anschlussgewinde M5, M7 und G $\frac{1}{8}$  ... G $\frac{1}{2}$ .

## Steckverschraubung CRQS Quick Star, Edelstahl



Edelstahlsteckverschraubung. Höchste Korrosionsbeständigkeit KBK4 und Chemikalienresistenz mit Zulassung in der Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 120 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.  
Schlauch-Außen-Ø 4, 6, 8, 10, 12 und 16 mm mit Anschlussgewinde M5 und R $\frac{1}{8}$  ... R $\frac{1}{2}$ .

## Steckverschraubung QS-V0 Quick Star, flammhemmend




Flammhemmende Steckverschraubung für den Einsatz in allen brandgefährdeten Bereichen, wie zum Beispiel Schweißanlagen in der Automobilindustrie, sowie Gebäudebau. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 60 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.  
Schlauch-Außen-Ø 4, 6, 8, 10 und 12 mm mit Anschlussgewinde R $\frac{1}{8}$  ... R $\frac{1}{2}$  und G $\frac{1}{8}$  ... G $\frac{1}{2}$ .

# Steckverschraubungen QS, Quick Star

Technische Daten

## Werkstoffe

Funktionschnitt

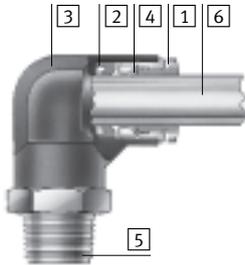

	Mini QSM Standard QS	Mini QSM-B Standard QS-B
1 Lösering	Polyacetal	Polyacetal
2 Schlauchdichtung	Nitrilkautschuk	Nitrilkautschuk
3 Gehäuse	Polybutylenterephthalat Messing vernickelt	Polybutylenterephthalat Messing vernickelt
4 Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei	hochlegierter Stahl rostfrei
5 Gewindestück	Messing vernickelt	Messing vernickelt M3: Edelstahl
6 Kunststoffschlauch, außenkalibriert	PAN PEN PUN PUN-H PUN-E	PAN PEN PUN PUN-H PUN-E
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform	RoHS konform

	Metall QS-F	Edelstahl CRQS	flammhemmend QS-V0
1 Lösering	Messing vernickelt/ chrombeschichtet	hochlegierter Stahl rostfrei	Polybutylenterephthalat (flammhemmend ausgerüstet)
2 Schlauchdichtung	Fluorkautschuk	Fluorkautschuk	Nitrilkautschuk
3 Gehäuse	Messing vernickelt/ chrombeschichtet	hochlegierter Stahl rostfrei	Polybutylenterephthalat (flammhemmend ausgerüstet)
4 Schlauchklemmsegment	Edelstahl	hochlegierter Stahl rostfrei	Edelstahl
5 Gewindestück	Messing vernickelt/ chrombeschichtet (Gewindedichtung Fluorkautschuk)	hochlegierter Stahl rostfrei	Messing vernickelt
6 Kunststoffschlauch, außenkalibriert	PAN PFAN PUN PUN-H PUN-VO PLN	PFAN PUN-H PLN PUN-VO	PAN-V0
Werkstoff-Hinweis	–	RoHS konform	–

# Steckverschraubungen QS, Quick Star

Technische Daten

FESTO

## Schlauch-Einstecktiefe



Schlauch-Außen-Ø [mm]	2	3	4	6	8	10	12	14	16
Mini QSM	8,4	9,5	11,5	12	-	-	-	-	-
Standard QS	-	-	15 (QSW: 12)	17 (QSW: 12)	18	20,5	23,5	-	24,5
Mini QSM-B	-	9,5	11,5	12	-	-	-	-	-
Standard QS-B	-	-	14,9	16,9	18,3	20,7	23,2	-	24,5
Metall QS-F	-	-	15	17,3	18,5	20,4	22,1	23,5	-
Edelstahl CRQS	-	-	18	19,5	21,5	25,5	27	-	32
flammhemmend QS-V0	-	-	20	22	23,5	26	28,5	-	-

## Empfohlenes Anziehdrehmoment/Einschraubtiefe



Bei Steckverschraubungen Quick Star mit Innensechskant ist darauf zu achten, dass der Innensechskant-Schlüssel beim Ein-

schrauben nicht zu tief durch die Verschraubung geführt wird, damit dahinterliegende Teile nicht beschädigt werden.

 Hinweis

Bei Funktionsabgängen, die im Gewinde verlaufen, können durch zu tiefes Einschrauben des Anschlussgewindes Funktionsstörungen auftreten. Deshalb sollten unbedingt die Einschraubtiefe bzw. die empfohlenen Anziehdrehmomente eingehalten werden. Wird das empfohlene Anziehdrehmoment um mehr als 50 % überschritten, können Beschädigungen auftreten.

Anschlussgewinde	Anziehdrehmoment [Nm]	ca. Einschraubtiefe [mm]
<b>M-Gewinde</b>		
M3	0,7	2,5
M5	1,5	3
M7	2	5,5
<b>R-Gewinde</b>		
R $\frac{1}{8}$	7	4
R $\frac{1}{4}$	12	6
R $\frac{3}{8}$	22	6,5
R $\frac{1}{2}$	28	8
<b>G-Gewinde</b>		
G $\frac{1}{8}$	10	4,6
G $\frac{1}{4}$	15	6,6
G $\frac{3}{8}$	25	8,1
G $\frac{1}{2}$	40	11,1

# Steckverschraubungen QS, Quick Star

Technische Daten

## Betriebs- und Umweltbedingungen


	Mini QSM	Standard QS	Mini QSM-B	Standard QS-B
Temperaturabhängiger Betriebsdruck [bar]	-0,95 ... +14		-0,95 ... +10	
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]			
Hinweis zum Betriebs-/ Steuermedium	Geölter Betrieb möglich			
Umgebungstemperatur [°C]	-10 ... +80		-10 ... +60	
Korrosionsbeständigkeit KBK <sup>1)</sup>	1		1	
Zulassung	Germanischer Lloyd		Germanischer Lloyd	

	Metall QS-F	Edelstahl CRQS	flammhemmend QS-V0
Temperaturabhängiger Betriebsdruck [bar]	-0,95 ... +16	-0,95 ... +10	-0,95 ... +10
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]		Wasser
Hinweis zum Betriebs-/ Steuermedium	Geölter Betrieb möglich		-
Umgebungstemperatur [°C]	0 ... 150 <sup>2)</sup>	-15 ... +120	0 ... 60
Korrosionsbeständigkeit KBK <sup>1)</sup>	3	4	2
Lebensmittel-Zulassung	FDA	-	-
Zulassung	Germanischer Lloyd	Germanischer Lloyd	Germanischer Lloyd
	-	-	UL - Recognized (OL)


- 1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 1 nach Festo Norm 940 070  
Bauteile mit geringer Korrosionsbeanspruchung. Transport- und Lagerschutz. Teile ohne vorrangig dekorative Anforderung an die Oberfläche z. B. im nicht sichtbaren Innenbereich oder hinter Abdeckungen.
- Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070  
Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.
- Korrosionsbeständigkeitsklasse 3 nach Festo Norm 940 070  
Bauteile mit starker Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Lösungsmittel und Reiniger, mit vorrangig funktioneller Anforderung an die Oberfläche.
- Korrosionsbeständigkeitsklasse 4 nach Festo Norm 940 070  
Bauteile mit besonders starker Korrosionsbeanspruchung. Teile im Bereich aggressiver Medien, z. B. Lebensmittel- oder chemische Industrie. Diese Anwendungen sind gegebenenfalls durch Sonderprüfungen mit den Medien abzusichern.
- 2) Wertebereich für Steckverschraubungen QS-F in Verbindung mit Schlauch PFAN.

## Betriebsdruck p in Abhängigkeit von der Temperatur t

Mini QSM  
Standard QS

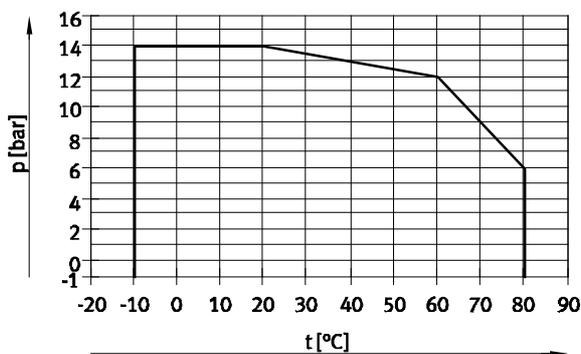

Mini QSM-B  
Standard QS-B

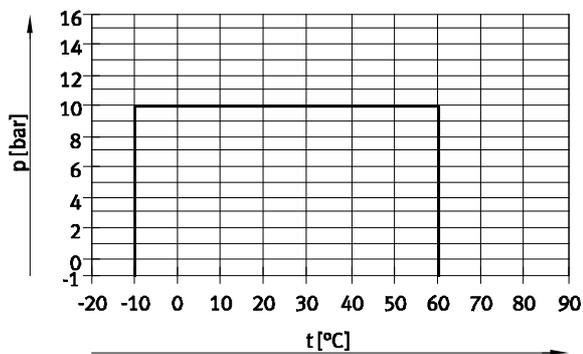

# Steckverschraubungen QS, Quick Star

Technische Daten

Kombinationsmöglichkeiten Steckverschraubung/Schlauch										
Typ	Gewinde	Schlauch-Außen-Ø [mm]								
		2	3	4	6	8	10	12	14	16
Mini QSM	M3	+	++	+	-	-	-	-	-	-
	M5	+	+	++	+	-	-	-	-	-
	M6	-	-	++	+	-	-	-	-	-
	M7	-	-	+	++	-	-	-	-	-
	M8	-	-	-	++	-	-	-	-	-
	R1/8	-	-	+	++	-	-	-	-	-
	G1/8	-	-	+	++	-	-	-	-	-
Standard QS	M5	-	-	++	+	-	-	-	-	-
	R1/8	-	-	+	++	+	+	-	-	-
	R1/4	-	-	+	+	++	+	+	-	-
	R3/8	-	-	-	+	+	++	+	-	+
	R1/2	-	-	-	-	-	+	++	-	+
	G1/8	-	-	+	++	+	+	-	-	-
	G1/4	-	-	+	+	++	+	+	-	-
	G3/8	-	-	-	+	+	++	+	-	+
	G1/2	-	-	-	-	-	-	++	-	+
Mini QSM-B	M3	-	++	+	-	-	-	-	-	-
	M5	-	+	++	+	-	-	-	-	-
	M7	-	-	+	++	-	-	-	-	-
	R1/8	-	-	+	++	-	-	-	-	-
Standard QS-B	M5	-	-	++	+	-	-	-	-	-
	R1/8	-	-	+	++	+	+	-	-	-
	R1/4	-	-	+	+	++	+	+	-	-
	R3/8	-	-	-	+	+	++	+	-	+
	R1/2	-	-	-	-	-	+	++	-	+
Metall QS-F	M5	-	-	++	+	-	-	-	-	-
	M7	-	-	+	++	-	-	-	-	-
	G1/8	-	-	+	++	+	-	-	-	-
	G1/4	-	-	-	+	++	+	+	-	-
	G3/8	-	-	-	-	+	++	+	+	-
	G1/2	-	-	-	-	-	+	++	+	-
Edelstahl CRQS	M5	-	-	++	+	-	-	-	-	-
	R1/8	-	-	+	++	+	-	-	-	-
	R1/4	-	-	-	+	++	+	-	-	-
	R3/8	-	-	-	-	-	++	+	-	-
	R1/2	-	-	-	-	-	-	++	-	+
flammhemmend QS-V0	R1/8	-	-	+	++	+	-	-	-	-
	R1/4	-	-	-	+	++	+	+	-	-
	R3/8	-	-	-	-	+	++	+	-	-
	R1/2	-	-	-	-	-	+	++	-	-
	G1/8	-	-	-	++	+	-	-	-	-
	G1/4	-	-	-	+	++	+	+	-	-
	G3/8	-	-	-	-	+	++	+	-	-
G1/2	-	-	-	-	-	+	++	-	-	

+ Mögliche Kombination Gewinde/Schlauch-Außen-Ø

++ Optimale Kombination (bez. Durchfluss) Gewinde/Schlauch-Außen-Ø

# Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

Lieferübersicht

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1				Anschluss D2		→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø	
Gerade Form	<b>Steckverschraubung – Außengewinde mit Außensechskant</b>								
		QSM	M3	–	–	–	–	2, 3, 4	27
			M5	–	–	–	–	2, 3, 4, 6	
			M6	–	–	–	–	6	
		QSM	–	R1/8	G1/8	–	–	4, 6	27
	<b>Steckverschraubung – Außengewinde mit Innensechskant</b>								
		QSM-...-I	M3	–	–	–	–	2, 3, 4	28
			M5	–	–	–	–	3, 4, 6	
			M7	R1/8	G1/8	–	–	4, 6	
	<b>Steckverschraubung – Außengewinde mit Innensechskant, runder Lösering</b>								
		QSM-...-I-R	M3	–	–	–	–	3, 4	29
			M5	–	–	–	–	3, 4, 6	
			M7	–	–	–	–	6	
	<b>Steckverschraubung – Innengewinde mit Außensechskant</b>								
		QSMF	M3	–	–	–	–	3, 4	30
			M5	–	–	–	–	3, 4	
	<b>Steckverschraubung – Außengewinde mit Innensechskant</b>								
		QSMP	M6x0,75	–	–	–	–	4	30
			M8x0,75	–	–	–	–	6	
	<b>Steckverbindung</b>								
		QSM	–	–	–	3	–	3	31
–			–	–	4	–	4		
–			–	–	6	–	6		
	QSM reduzierend	–	–	–	3	–	2	31	
		–	–	–	4	–	3		
		–	–	–	6	–	4		
<b>Schott-Steckverbindung</b>									
	QSMS	–	–	–	3	–	–	31	
		–	–	–	4	–	–		
		–	–	–	6	–	–		
<b>Steckkappe</b>									
	QSMC	–	–	–	3	–	–	32	
<b>Steckverbindung mit Steckhülse</b>									
	QSM-...H	–	–	–	–	3	2	32	
		–	–	–	–	4	3		
		–	–	–	–	6	4		
<b>Blindstopfen</b>									
	QSMC-...H	–	–	–	–	2	–	32	
		–	–	–	–	3	–		

# Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

Lieferübersicht

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1					Anschluss D2	→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø		
L-Form	<b>L-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant</b>								
		QSML	M3	–	–	–	–	2, 3, 4	33
			M5	–	–	–	–	2, 3, 4, 6	
			M7	R1/8	G1/8	–	–	4, 6	
	<b>L-Lang-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant</b>								
		QSMLL	M3	–	–	–	–	2, 3, 4	34
			M5	–	–	–	–	2, 3, 4, 6	
			M7	R1/8	G1/8	–	–	4, 6	
	<b>L-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Innensechskant</b>								
		QSMLV-...-I	M5	–	–	–	–	3, 4	35
			M7	–	–	–	–	4, 6	
	<b>L-Lang-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Innensechskant</b>								
		QSMLLV-...-I	M5	–	–	–	–	3, 4	35
			M7	–	–	–	–	4, 6	
	<b>L-Steckverbindung</b>								
		QSML	–	–	–	3	–	–	36
			–	–	–	4	–	–	
			–	–	–	6	–	–	
<b>L-Steckverbindung mit Steckhülse</b>									
	QSML-...H	–	–	–	–	3	3	36	
		–	–	–	–	4	4		
		–	–	–	–	6	6		
	QSML-...H reduzierend	–	–	–	–	4	3	36	
		–	–	–	–	6	4		
T-Form	<b>T-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant</b>								
		QSMT	M3	–	–	–	–	3, 4	37
			M5	–	–	–	–	3, 4, 6	
			–	R1/8	G1/8	–	–	4, 6	
		QSMTL	M3	–	–	–	–	3, 4	38
			M5	–	–	–	–	3, 4, 6	
			–	R1/8	G1/8	–	–	4, 6	
	<b>T-Steckverbindung</b>								
		QSMT	–	–	–	2	–	2	39
			–	–	–	3	–	3	
–			–	–	4	–	4		
–			–	–	6	–	6		
	QSMT reduzierend	–	–	–	4	–	3	39	
		–	–	–	6	–	4		
X-Form	<b>X-Steckverbindung</b>								
		QSMX	–	–	–	3	–	–	40
			–	–	–	4	–	–	
			–	–	–	6	–	–	

# Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

Lieferübersicht

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1				Anschluss D2		→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø	
Y-Form	Y-Steckverbindung								
		QSMY	-	-	-	2	-	2	40
						3		3	
						4		4	
						6		6	
		QSMY reduzierend	-	-	-	4	-	3	40
6						4			

# Steckverschraubungen QS, Quick Star

Lieferübersicht

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1					Anschluss D2		→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	
Gerade Form	<b>Steckverschraubung – Außengewinde mit Außensechskant</b>									
		QS	–	R $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$	–	–	4, 6, 8, 10 <sup>1)</sup>	–	41
				R $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{4}$			4 <sup>1)</sup> , 6, 8, 10, 12		
				R $\frac{3}{8}$	G $\frac{3}{8}$			6 <sup>1)</sup> , 8, 10, 12, 16		
				R $\frac{1}{2}$	G $\frac{1}{2}$			10 <sup>1)</sup> , 12, 16		
	<b>Steckverschraubung – Außengewinde mit Innensechskant</b>									
		QS-...-I	–	R $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$	–	–	4, 6, 8, 10	–	43
				R $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{4}$			6, 8, 10, 12 <sup>1)</sup>		
				R $\frac{3}{8}$	G $\frac{3}{8}$			8, 10, 12		
				R $\frac{1}{2}$	G $\frac{1}{2}$			10 <sup>1)</sup> , 12		
<b>Steckverschraubung – Innengewinde mit Außensechskant</b>										
	QSF	–	–	G $\frac{1}{8}$	–	–	4, 6, 8	–	44	
				G $\frac{1}{4}$			4, 6, 8, 10, 12			
				G $\frac{3}{8}$			6, 8, 10, 12			
				G $\frac{1}{2}$			12, 16			
<b>Steckverbindung</b>										
	QS	–	–	–	4	–	4	–	45	
					6		6			
					8		8			
					10		10			
					12		12			
	QS reduzierend	–	–	–	6	–	4	–	45	
					8		4, 6			
					10		6, 8			
					12		8, 10			
<b>Schott-Steckverbindung</b>										
	QSS	–	–	–	4	–	–	–	46	
					6					
					8					
					10					
					12					
<b>Schott-Steckverbindung mit Festbund</b>										
	QSS-...-F	–	–	–	4	–	–	–	46	
					6					
					8					
					10					
					12					
<b>Schott-Steckverbindung mit Innengewinde</b>										
	QSSF	–	–	G $\frac{1}{8}$	–	–	4, 6, 8	–	47	
				G $\frac{1}{4}$			4, 6, 8, 10			
				G $\frac{3}{8}$			6, 8, 10, 12			
				G $\frac{1}{2}$			12, 16			

1) Nur in Verbindung mit R-Gewinde

# Steckverschraubungen QS, Quick Star

Lieferübersicht

FESTO

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1				Anschluss D2				→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø		
Gerade Form	<b>Steckkappe</b>										
		QSC	–	–	–	4 6 8 10 12	–	–	–	–	48
	<b>Steckverbindung mit Steckhülse</b>										
		QS-...H	–	–	–	–	6 8 10 12	4 4, 6 6, 8 6, 8, 10	–	–	48
	<b>Steckhülse</b>										
		QSH	–	–	–	–	4 6 8 10 12 16	–	–	–	49
		QSH reduzierend	–	–	–	–	6 8 10 12 16	–	4 4, 6 6, 8 8, 10 12	–	49
	<b>Blindstopfen</b>										
		QSC-...H	–	–	–	–	4 6 8 10 12 16	–	–	–	50
	L-Form	<b>L-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant</b>									
		QSL	–	R <sup>1</sup> / <sub>8</sub> R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> R <sup>3</sup> / <sub>8</sub> R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	–	–	4, 6, 8, 10 <sup>1)</sup> 4 <sup>1)</sup> , 6, 8, 10, 12 6 <sup>1)</sup> , 8, 10, 12, 16 10 <sup>1)</sup> , 12, 16	–	–	51
<b>L-Lang-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant</b>											
		QSLL	–	R <sup>1</sup> / <sub>8</sub> R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> R <sup>3</sup> / <sub>8</sub> R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	–	–	4, 6, 8 4 <sup>1)</sup> , 6, 8, 10, 12 <sup>2)</sup> 6 <sup>1)</sup> , 8, 10, 12 10 <sup>1)</sup> , 12, 16 <sup>2)</sup>	–	–	53
<b>L-Steckverschraubung – Innengewinde mit Außensechskant</b>											
		QSLF	–	–	G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	–	–	4, 6, 8 6, 8, 10 8, 10	–	–	55

1) Nur in Verbindung mit R-Gewinde  
2) Nur in Verbindung mit G-Gewinde

# Steckverschraubungen QS, Quick Star

Lieferübersicht

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1					Anschluss D2		→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	
L-Form	<b>L-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Innensechskant</b>									
		QSLV-...-I	–	R $\frac{1}{8}$ R $\frac{1}{4}$ R $\frac{3}{8}$ R $\frac{1}{2}$	G $\frac{1}{8}$ G $\frac{1}{4}$ G $\frac{3}{8}$ G $\frac{1}{2}$	–	–	6, 8 6, 8, 10 8, 10, 12 12	–	56
	<b>L-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant</b>									
		QSLV	M5 –	– R $\frac{1}{8}$ R $\frac{1}{4}$ R $\frac{3}{8}$ R $\frac{1}{2}$	– G $\frac{1}{8}$ G $\frac{1}{4}$ G $\frac{3}{8}$ G $\frac{1}{2}$	–	–	6 4, 6, 8 6, 8, 10 8, 10, 12 12, 16	–	57
	<b>Mehrfachverteiler 360° schwenkbar – 2fach</b>									
		QSLV2	–	R $\frac{1}{8}$ R $\frac{1}{4}$ R $\frac{3}{8}$ R $\frac{1}{2}$	G $\frac{1}{8}$ G $\frac{1}{4}$ G $\frac{3}{8}$ G $\frac{1}{2}$	–	–	4, 6, 8 6, 8, 10 8, 10, 12 12	–	qslv
	<b>Mehrfachverteiler 360° schwenkbar – 3fach</b>									
		QSLV3	–	R $\frac{1}{8}$ R $\frac{1}{4}$ R $\frac{3}{8}$ R $\frac{1}{2}$	G $\frac{1}{8}$ G $\frac{1}{4}$ G $\frac{3}{8}$ G $\frac{1}{2}$	–	–	4, 6, 8 6, 8, 10 8, 10, 12 12	–	qslv
	<b>Mehrfachverteiler 360° schwenkbar – 4fach</b>									
		QSLV4	–	R $\frac{1}{8}$ R $\frac{1}{4}$ R $\frac{3}{8}$ R $\frac{1}{2}$	G $\frac{1}{8}$ G $\frac{1}{4}$ G $\frac{3}{8}$ G $\frac{1}{2}$	–	–	4, 6, 8 6, 8, 10 8, 10, 12 12	–	qslv
	<b>Mehrfachverteiler 360° schwenkbar – 6fach</b>									
		QSLV6	–	R $\frac{1}{8}$ R $\frac{1}{4}$ R $\frac{3}{8}$ R $\frac{1}{2}$	G $\frac{1}{8}$ G $\frac{1}{4}$ G $\frac{3}{8}$ G $\frac{1}{2}$	–	–	4, 6, 8 6, 8, 10 8, 10, 12 12	–	qslv
	<b>Mehrfachverteiler 360° schwenkbar – 4 Abgänge</b>									
		QSQ	–	R $\frac{1}{8}$ R $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{8}$ G $\frac{1}{4}$	–	–	4, 6 4, 6	–	qsq
	QSQ reduzierend	–	–	–	6 8	–	4 6	–	qsq	

# Steckverschraubungen QS, Quick Star

Lieferübersicht

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1				Anschluss D2				→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø		
L-Form	<b>L-Steckverbindung</b>										
		QSL	-	-	-	4	-	-	-	-	59
						6					
						8					
						10					
						12					
						16					
	<b>L-Steckverbindung mit Steckhülse</b>										
		QSL-...H	-	-	-	-	-	4	4	-	60
								6	6		
								8	8		
								10	10		
12								12			
	QSL-...H reduzierend	-	-	-	-	-	6	4	-	60	
							8	6			
							10	8			
							12	10			
	QSL-...HL lange Steck- hülse	-	-	-	-	-	4	4	-	60	
							6	6			
							8	8			
							10	10			
							12	12			
T-Form	<b>T-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant</b>										
		QST	-	R $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$	-	-	-	4, 6, 8, 10 <sup>1)</sup>	-	61
				R $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{4}$				4 <sup>1)</sup> , 6, 8, 10, 12		
				R $\frac{3}{8}$	G $\frac{3}{8}$				6 <sup>1)</sup> , 8, 10, 12, 16		
				R $\frac{1}{2}$	G $\frac{1}{2}$				10, <sup>1)</sup> 12, 16		
	<b>T-Steckverbindung</b>										
		QST	-	-	-	4	-	-	4	-	63
						6			6		
						8			8		
						10			10		
						12			12		
						16			16		
		QST reduzierend	-	-	-	6	-	-	4	-	63
						8			4, 6		
						10			6, 8		
						12			8, 10		
16						12					

1) Nur in Verbindung mit R-Gewinde

# Steckverschraubungen QS, Quick Star

Lieferübersicht

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1				Anschluss D2		Anschluss D3	→ Seite / Internet
			R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø	
T-Form	<b>Mehrfachverteiler 360° schwenkbar – 3 Abgänge</b>									
		QST3	R $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$	–	–	6	–	4	qst
			R $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{4}$	–	–	8	–	6	
			R $\frac{3}{8}$	G $\frac{3}{8}$	–	–	10	–	8	
		QST3 reduzierend	–	–	6	–	6	–	4	qst
			–	–	8	–	8	–	6	
–			–	10	–	10	–	8		

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1				Anschluss D2		→ Seite / Internet	
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø		Steck- hülsen-Ø
T-Form	<b>T-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außen- und Innengewinde mit Außensechskant</b>									
		QSTF	–	R $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$	–	–	4, 6, 8	–	64
			R $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{4}$	–	–	6, 8, 10	–		
			R $\frac{3}{8}$	G $\frac{3}{8}$	–	–	8, 10, 12	–		
			R $\frac{1}{2}$	G $\frac{1}{2}$	–	–	12	–		
	<b>T-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant</b>									
		QSTL	–	R $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$	–	–	4, 6, 8	–	65
			R $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{4}$	–	–	6, 8, 10	–		
			R $\frac{3}{8}$	G $\frac{3}{8}$	–	–	8, 10, 12	–		
			R $\frac{1}{2}$	G $\frac{1}{2}$	–	–	12, 16	–		

W-Form	<b>Steckverschraubung – Außengewinde mit Außensechskant</b>									
		QSW	–	R $\frac{1}{8}$	–	–	–	4, 6, 8	–	67
			R $\frac{1}{4}$	–	–	–	6, 8, 10	–		
			R $\frac{3}{8}$	–	–	–	10, 12	–		
			R $\frac{1}{2}$	–	–	–	12, 16	–		
	<b>Steckverbindung mit Steckhülse</b>									
		QSW-HL	–	–	–	–	4	4	–	67
			–	–	–	–	6	6	–	
			–	–	–	–	8	8	–	
			–	–	–	–	10	10	–	
–			–	–	–	12	12	–		

X-Form	<b>X-Steckverbindung</b>									
		QSX	–	–	–	8	–	–	–	68
			–	–	–	10	–	–	–	
–			–	–	12	–	–	–		

# Steckverschraubungen QS, Quick Star

Lieferübersicht

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1				Anschluss D2				→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø		
Y-Form	<b>Y-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant</b>										
		QSY	M5	–	–	–	–	–	4, 6	–	69
			–	R1/8	G1/8				4, 6, 8		
				R1/4	G1/4				4 <sup>1)</sup> , 6, 8, 10		
				R3/8	G3/8				8, 10, 12		
				R1/2	G1/2				12		
	<b>Y-Steckverbindung</b>										
		QSY	–	–	–	4	–	4	–	71	
							6		6		
							8		8		
							10		10		
							12		12		
	QSY reduzierend	–	–	–	6	–	4	–	71		
						8		4, 6			
						10		6, 8			
						12		8, 10			
						16		12			
<b>Y-Steckverbindung mit Steckhülse</b>											
	QSY-...H	–	–	–	–	–	4	4	–	72	
								6	6		
								8	8		
								10	10		
								12	12		
	QSY-...H reduzierend	–	–	–	–	–	6	4	–	72	
								8	6		
								10	8		
								12	10		
<b>Y-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant</b>											
	QSYL	–	R1/8	G1/8	–	–	–	4, 6, 8	–	73	
				R1/4	G1/4				6, 8, 10		
				R3/8	G3/8				8, 10, 12		
				R1/2	G1/2				12		
<b>Y-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant</b>											
	QSYLV	–	R1/8	G1/8	–	–	–	6	–	74	
				R1/4	G1/4				8		
				R3/8	G3/8				10		
				R1/2	G1/2				12		
<b>Y-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Innen- und Außengewinde mit Außensechskant</b>											
	QSYTF	–	R1/8	G1/8	–	–	–	6	–	75	
				R1/4	G1/4				8		
				R3/8	G3/8				10		
				R1/2	G1/2				12		
Lösegabel	<b>Quick-Out-Lösehilfe für QS-Steckverschraubungen</b>										
		QSO									116

1) Nur in Verbindung mit R-Gewinde

# Steckverschraubungen QSM-B, Quick Star, Mini

Lieferübersicht

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1		Anschluss D2	→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	R-Gewinde	Schlauch-Außen-Ø	
Gerade Form	<b>Steckverschraubung – Außengewinde mit Außensechskant</b>					
		QSM-B	M3	–	3, 4	76
			M5		3, 4, 6	
		QSM-B	–	R $\frac{1}{8}$	4, 6	
			<b>Steckverschraubung – Außengewinde mit Innensechskant</b>			
		QSM-B...-I	M3	–	3, 4	77
M5			3, 4, 6			
M7			4, 6			
–			R $\frac{1}{8}$	4, 6		
L-Form	<b>L-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant</b>					
		QSML-B	M3	–	3, 4	78
			M5		3, 4, 6	
			M7		4, 6	
			–		R $\frac{1}{8}$	
T-Form	<b>T-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant</b>					
		QSMT-B	M3	–	3, 4	79
			M5		3, 4, 6	
			–		R $\frac{1}{8}$	

# Steckverschraubungen QS-B, Quick Star

Lieferübersicht

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1			Anschluss D2		→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	R-Gewinde	Schlauch-Außen-Ø	Schlauch-Außen-Ø		
Gerade Form	<b>Steckverschraubung – Außengewinde mit Außensechskant</b>							
		QS-B	–	R $\frac{1}{8}$	–	–	4, 6, 8, 10	80
				R $\frac{1}{4}$			4, 6, 8, 10, 12	
				R $\frac{3}{8}$			6, 8, 10, 12, 16	
				R $\frac{1}{2}$			10, 12, 16	
	<b>Steckverschraubung – Außengewinde mit Innensechskant</b>							
		QS-B-...-I	–	R $\frac{1}{8}$	–	–	4, 6, 8, 10	81
				R $\frac{1}{4}$			6, 8, 10, 12	
				R $\frac{3}{8}$			8, 10, 12	
				R $\frac{1}{2}$			10, 12	
<b>Steckverbindung</b>								
	QS-B	–	–	–	4	4	82	
					6	6		
					8	8		
					10	10		
					12	12		
	QS-B reduzierend	–	–	–	6	4	82	
					8	4, 6		
					10	6, 8		
					12	8, 10		
L-Form	<b>L-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant</b>							
		QSL-B	–	R $\frac{1}{8}$	–	–	4, 6, 8, 10	83
				R $\frac{1}{4}$			4, 6, 8, 10, 12	
				R $\frac{3}{8}$			6, 8, 10, 12, 16	
				R $\frac{1}{2}$			10, 12, 16	
	<b>L-Lang-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant</b>							
		QSL-L-B	–	R $\frac{1}{8}$	–	–	4, 6, 8	84
				R $\frac{1}{4}$			4, 6, 8, 10	
				R $\frac{3}{8}$			6, 8, 10, 12	
				R $\frac{1}{2}$			10, 12	
<b>L-Steckverbindung</b>								
	QSL-B	–	–	–	4	–	84	
					6			
					8			
					10			
					12			
T-Form	<b>T-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant</b>							
		QST-B	–	R $\frac{1}{8}$	–	–	4, 6, 8, 10	85
				R $\frac{1}{4}$			4, 6, 8, 10, 12	
				R $\frac{3}{8}$			6, 8, 10, 12, 16	
				R $\frac{1}{2}$			10, 12, 16	

# Steckverschraubungen QS-B, Quick Star

Lieferübersicht

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1			Anschluss D2		→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	R-Gewinde	Schlauch-Außen-Ø	Schlauch-Außen-Ø		
T-Form	<b>T-Steckverbindung</b>							
		QST-B	-	-	4	4	86	
					6	6		
					8	8		
					10	10		
					12	12		
					16	16		
	<b>T-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant</b>							
		QSTL-B	-	R $\frac{1}{8}$	-	4, 6, 8	87	
				R $\frac{1}{4}$		4, 6, 8		
R $\frac{3}{8}$				6, 8, 10, 12				
R $\frac{1}{2}$				10, 12, 16				
Y-Form	<b>Y-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant</b>							
		QSY-B	M5	-	-	4, 6	88	
			-	R $\frac{1}{8}$	4, 6, 8			
			-	R $\frac{1}{4}$	4, 6, 8, 10			
			-	R $\frac{3}{8}$	6, 8, 10, 12			
			-	R $\frac{1}{2}$	10, 12			
	<b>Y-Steckverbindung</b>							
		QSY-B	-	-	4	4	89	
					6	6		
8					8			
10					10			
12					12			
16					16			
	QSY-B reduzierend	-	-	6	4	89		
				8	4, 6			
				10	6, 8			
				12	8, 10			
				16	12			

# Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

Lieferübersicht

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1					Anschluss D2		→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	
Gerade Form	<b>Steckverschraubung – Außengewinde mit Außensechskant</b>									
		QS-F	M5	–	–	–	–	4, 6	–	90
			M7					4, 6		
			–		G1/8			4, 6, 8		
					G1/4			6, 8, 10, 12		
					G3/8			8, 10, 12, 14		
					G1/2			10, 12, 14		
	<b>Steckverschraubung – Außengewinde mit Innensechskant</b>									
		QS-F-...-I	M5	–	–	–	–	4, 6	–	91
			M7					4, 6		
			–		G1/8			4, 6, 8		
					G1/4			8, 10		
					G3/8			12		
	<b>Steckverschraubung – Innengewinde mit Außensechskant</b>									
		QSF-F	–	–	G1/8	–	–	4, 6, 8	–	91
					G1/4			4, 6, 8		
	<b>Schott-Steckverschraubung – Innengewinde mit Außensechskant</b>									
		QSSF-F	–	–	G1/8	–	–	4, 6, 8	–	92
					G1/4			6, 8		
	<b>Steckverschraubung mit Steckhülse</b>									
		QS-F-...H	M5	–	–	–	–	–	4, 6	93
		M7						4, 6		
		–		G1/8				4, 6, 8		
				G1/4				6, 8, 10, 12		
				G3/8				8, 10, 12, 14		
				G1/2				10, 12, 14		
<b>Steckverbindung</b>										
	QS-F	–	–	–	4	–	–	–	94	
					6					
					8					
					10					
					12					
					14					
	QS-F reduzierend	–	–	–	6	–	4	–	94	
					8		6			
					12		8			
					14		10, 12			
<b>Schott-Steckverbindung</b>										
	QSSF-F	–	–	–	4	–	–	–	100	
					6					
					8					
					10					
					12					
					14					

# Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

Lieferübersicht

Baupform	Ausführung	Typ	Anschluss D1				Anschluss D2		→ Seite/ Internet	
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø		Steck- hülsen-Ø
Gerade Form	<b>Steckverbindung mit Steckhülse</b>									
		QS-F...H	-	-	-	4	-	-	6	95
						4, 6			8	
						4, 6, 8			10	
						6, 8, 10			12	
						6, 8, 10, 12			14	
	<b>Steckhülse</b>									
		QSH-F	-	-	-	-	-	-	4	96
									6	
									8	
									10	
									12	
	14									
		QSH-F reduzierend	-	-	-	-	-	-	6	96
									8	
12										
8	4									
12	6									
12	8									
<b>Blindstopfen</b>										
	QSC-F...H	-	-	-	-	-	-	4	97	
								6		
								8		
								10		
								12		
14										
<b>Verschlusschraube</b>										
	QSC-F...I	M5	-	-	-	-	-	-	97	
		M7		-						
		-		G1/8						
				G1/4						
				G3/8						
	G1/2									

# Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

Lieferübersicht

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1					Anschluss D2		→ Seite/ Internet	
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø		
L-Form	<b>L-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant</b>										
		QSL-F	M5	-	-	-	-	-	4, 6	-	98
			M7		-				4, 6		
			-		G1/8				4, 6, 8		
			G1/4		6, 8, 10, 12						
			G3/8		8, 10, 12, 14						
			G1/2		10, 12, 14						
	<b>L-Lang-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant</b>										
		QSL-F	-	-	G1/8	-	-	-	4, 6, 8	-	99
					G1/4				6, 8, 10, 12		
G3/8					8, 10, 12						
G1/2					10, 12						
<b>L-Steckverbindung</b>											
	QSL-F	-	-	-	4	-	-	-	-	99	
					6						
					8						
					10						
					12						
					14						
T-Form	<b>T-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant</b>										
		QST-F	M5	-	-	-	-	-	4, 6	-	101
			M7		-				4, 6		
			-		G1/8				4, 6, 8		
			G1/4		6, 8, 10, 12						
			G3/8		8, 10, 12, 14						
			G1/2		10, 12, 14						
	<b>T-Steckverbindung</b>										
		QST-F	-	-	-	4	-	-	4	-	102
						6			6		
8						8					
10						10					
12						12					
	QST-F reduzierend	-	-	-	6	-	-	4	-	102	
					8			6			
					10			8			
					12			10			
Y-Form	<b>Y-Steckverbindung</b>										
		QSY-F	-	-	-	6	-	-	6	-	102
						8			8		
						10			10		
		QSY-F reduzierend	-	-	-	6	-	-	4	-	102
8						6					
					10			8			

# Steckverschraubungen CRQS, Quick Star, Edelstahl

Lieferübersicht

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1				Anschluss D2		→ Seite/ Internet		
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø		Steck- hülsen-Ø	
Gerade Form	<b>Steckverschraubung – Außengewinde mit Innen- und Außensechskant</b>										
		CRQS	M5x0,8	–	–	–	–	–	4, 6	–	103
			–	R $\frac{1}{8}$	–	–	–	–	4, 6, 8	–	
			–	R $\frac{1}{4}$	–	–	–	–	6, 8, 10	–	
			–	R $\frac{3}{8}$	–	–	–	–	10, 12	–	
			–	R $\frac{1}{2}$	–	–	–	–	12, 16	–	
	<b>Steckverbindung</b>										
		CRQS	–	–	–	4	–	4	–	105	
			–	–	–	6	–	6	–		
			–	–	–	8	–	8	–		
–			–	–	10	–	10	–			
–			–	–	12	–	12	–			
	CRQS reduzierend	–	–	–	6	–	4	–	105		
		–	–	–	8	–	6	–			
		–	–	–	10	–	8	–			
		–	–	–	12	–	10	–			
		–	–	–	16	–	12	–			
<b>Schott-Steckverbindung</b>											
	CRQSS	–	–	–	4	–	4	–	105		
		–	–	–	6	–	6	–			
		–	–	–	8	–	8	–			
		–	–	–	10	–	10	–			
		–	–	–	12	–	12	–			
L Form	<b>L-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant</b>										
		CRQSL	M5x0,8	–	–	–	–	–	4, 6	–	106
			–	R $\frac{1}{8}$	–	–	–	–	4, 6, 8	–	
			–	R $\frac{1}{4}$	–	–	–	–	6, 8, 10	–	
			–	R $\frac{3}{8}$	–	–	–	–	10, 12	–	
			–	R $\frac{1}{2}$	–	–	–	–	12, 16	–	
	<b>L-Steckverbindung</b>										
		CRQSL	–	–	–	4	–	–	–	107	
			–	–	–	6	–	–	–		
			–	–	–	8	–	–	–		
–			–	–	10	–	–	–			
–			–	–	12	–	–	–			

# Steckverschraubungen CRQS, Quick Star, Edelstahl

Lieferübersicht

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1				Anschluss D2		→ Seite/ Internet		
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø		Steck- hülsen-Ø	
T Form	<b>T-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant</b>										
		CRQST	M5x0,8	–	–	–	–	–	4, 6	–	108
				R <sup>1</sup> / <sub>8</sub>					6, 8		
				R <sup>1</sup> / <sub>4</sub>					8, 10		
				R <sup>3</sup> / <sub>8</sub>					10, 12		
				R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>					12, 16		
	<b>T-Steckverbinding</b>										
		CRQST	–	–	–	–	–	–	4	–	109
									6		
									8		
10											
12											
16											
Y Form	<b>Y-Steckverbinding</b>										
		CRQSY	–	–	–	–	–	–	4	–	109
									6		
									8		
									10		
									12		
16											

# Steckverschraubungen QS-V0, Quick Star, flammhemmend

Lieferübersicht

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1				Anschluss D2		→ Seite/ Internet	
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø		Steck- hülsen-Ø
<b>Flammhemmend nach UL94V0 – Für Kunststoffschlauch PAN/PUN-V0</b>										
<b>Gerade Form</b>	<b>Steckverschraubung – Außengewinde mit Außensechskant</b>									
		QS-V0	–	R1/8	G1/8	–	–	4 <sup>1)</sup> , 6, 8	–	110
				R1/4	G1/4			6, 8, 10, 12		
				R3/8	G3/8			8, 10 12		
				R1/2	G1/2			10, 12		
	<b>Steckverbindung</b>									
		QS-V0	–	–	–	–	4	–	–	111
							6			
							8			
							10			
12										
<b>L-Form</b>	<b>L-Steckverschraubung – Außengewinde mit Außensechskant</b>									
		QSL-V0	–	R1/8	G1/8	–	–	4 <sup>1)</sup> , 6, 8	–	112
				R1/4	G1/4			6, 8, 10, 12		
				R3/8	G3/8			8, 10 12		
				R1/2	G1/2			10, 12		
	<b>L-Steckverbindung</b>									
		QSL-V0	–	–	–	–	4	–	–	113
							6			
							8			
							10			
12										
<b>T-Form</b>	<b>T-Steckverschraubung – Außengewinde mit Außensechskant</b>									
		QST-V0	–	R1/8	G1/8	–	–	4 <sup>1)</sup> , 6, 8	–	114
				R1/4	G1/4			6, 8, 10, 12		
				R3/8	G3/8			8, 10 12		
				R1/2	G1/2			10, 12		
	<b>T-Steckverbindung</b>									
		QST-V0	–	–	–	–	4	–	–	115
							6			
							8			
							10			
12										




1) Nur in Verbindung mit R-Gewinde

# Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

Datenblatt

## Steckverschraubung QSM

Außengewinde  
mit Außensechskant

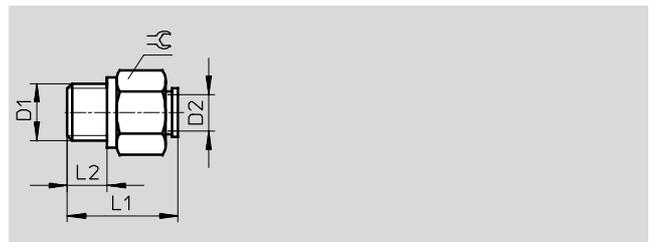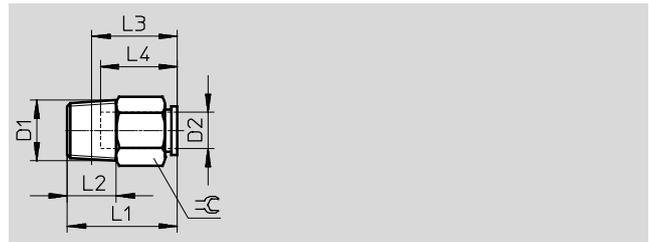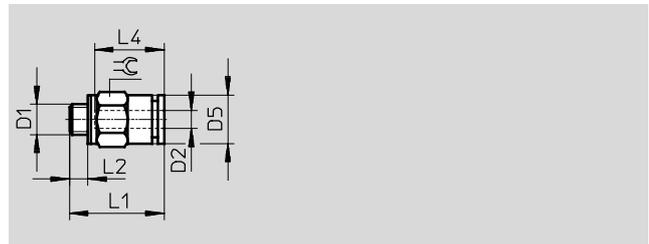

Abmessungen und Bestellangaben													
Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5	L1	L2	L3	L4	⌀	Gewicht/Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*	
D1	[mm]	D2							[g]				
Metrisches Gewinde mit Dichtring													
M3	0,9	2	4,8	12,1	2,5	-	8,4	5	1	133027	QSM-M3-2	10	
		3	7	13,3	2,5	-	9,6	5,5	1,1	153301	QSM-M3-3	10	
	1,1	4	4	9,8	15,7	2,5	-	11,5	8	2,4	130775	QSM-M3-3-100	100
			4	9,8	15,7	2,5	-	11,5	8	2,4	153303	QSM-M3-4	10
										130776	QSM-M3-4-100	100	
M5	1,1	2	4,8	11,8	3	-	8,4	7	2,2	133028	QSM-M5-2	10	
		3	9,8	16,2	3	-	11,5	8	3,4	153302	QSM-M5-3	10	
	2,2	4	4	9,8	16,2	3	-	11,5	8	3,2	130777	QSM-M5-3-100	100
			4	9,8	16,2	3	-	11,5	8	3,2	153304	QSM-M5-4	10
											130778	QSM-M5-4-100	100
	2,1	6	11,8	17,3	3	-	12	10	4,5	153306	QSM-M5-6	10	
										130779	QSM-M5-6-100	100	
M6	2,8	6	11,8	18	3,9	-	11,7	10	4,8	132600	QSM-M6-6	1	
R-Gewinde													
R $\frac{1}{8}$	2,9	4	-	16	8	12	11,5	10	6	153305	QSM- $\frac{1}{8}$ -4	10	
			-	16	8	12	11,5	10	6	130755	QSM- $\frac{1}{8}$ -4-100	100	
	4,5	6	-	18	8	14	12	10	6	153307	QSM- $\frac{1}{8}$ -6	10	
			-	18	8	14	12	10	6	130756	QSM- $\frac{1}{8}$ -6-100	100	
G-Gewinde mit Dichtring													
G $\frac{1}{8}$	2,9	4	-	16,4	5,1	-	-	13	9,4	186264	QSM-G $\frac{1}{8}$ -4	10	
	2,8	6	-	18,4	5,1	-	-	13	11	186265	QSM-G $\frac{1}{8}$ -6	10	




\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

Datenblatt

## Steckverschraubung QSM-...-I

Außengewinde  
mit Innensechskant

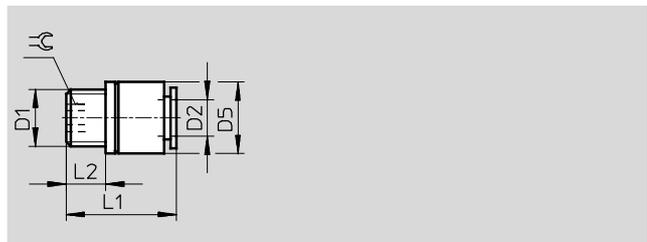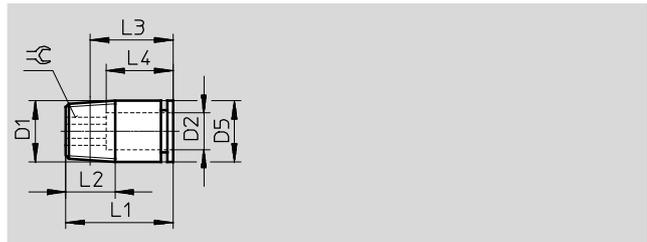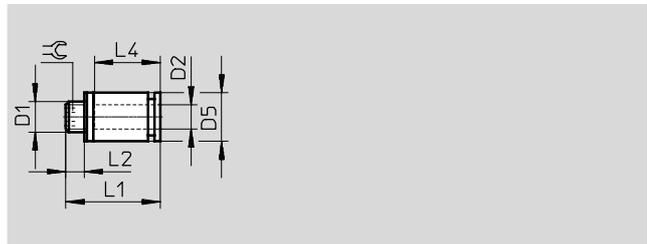

Abmessungen und Bestellangaben													
Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5	L1	L2	L3	L4	⌀	Gewicht/Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*	
D1	[mm]	D2	Ø						[g]				
Metrisches Gewinde mit Dichtring													
M3	1,1	2	5	12,1	2,5	–	8,4	1,3	0,8	133026	QSM-M3-2-I	⌀	10
	1,6	3	8	15,7	2,5	–	11,5	1,5	2,3	153312	QSM-M3-3-I		10
	1,5	4	8	15,7	2,5	–	11,5	1,5	2,2	153314	QSM-M3-4-I		10
M5	1,9	3	8	16,2	3	–	11,5	2	3,2	153313	QSM-M5-3-I		10
	2,5	4	8	16,2	3	–	11,5	2,5	3	153315	QSM-M5-4-I		10
	2,6	6	9,8	17,8	3	–	12	2,5	4,4	153317	QSM-M5-6-I		10
M7	3,1	4	9,8	18,9	5,5	–	11,5	3	6	153319	QSM-M7-4-I		10
										133006	QSM-M7-4-I-100	⌀	100
	4,1	6	9,8	20,9	5,5	–	12	4	6,4	153321	QSM-M7-6-I		10
R-Gewinde													
R $\frac{1}{8}$	3,1	4	10	16,4	8	12,4	11,5	3	6,2	153316	QSM- $\frac{1}{8}$ -4-I		10
	4,1	6	10	18,2	8	14,2	12,5	4	5,6	153318	QSM- $\frac{1}{8}$ -6-I		10
G-Gewinde mit Dichtring													
G $\frac{1}{8}$	3,1	4	13	16,4	5,1	–	–	3	8,9	186266	QSM-G $\frac{1}{8}$ -4-I		10
	4,1	6	13	18,4	5,1	–	–	4	9,5	186267	QSM-G $\frac{1}{8}$ -6-I		10


\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

Datenblatt

## Steckverschraubung QSM-...-I-R

Außengewinde  
mit Innensechskant

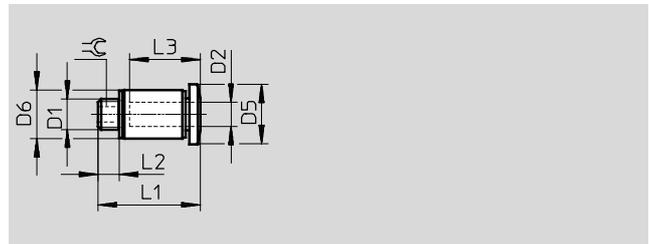

Abmessungen und Bestellangaben												
Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5	D6	L1	L2	L3	⌀	Gewicht/Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø	Ø					[g]			
Metrisches Gewinde mit Dichtring, runder Lösering												
M3	1,6	3	6	5,5	13,3	2,5	9,6	1,5	2,3	133001	QSM-M3-3-I-R	10
										132914	QSM-M3-3-I-R-100	100
	1,5	4	7,8	8	15,7	2,5	11,5	1,5	2,2	133002	QSM-M3-4-I-R	10
										132915	QSM-M3-4-I-R-100	100
M5	1,9	3	7,8	8	16,2	3	11,5	2	3,2	133003	QSM-M5-3-I-R	10
										132916	QSM-M5-3-I-R-100	100
	2,5	4	7,8	8	16,2	3	11,5	2,5	3	133004	QSM-M5-4-I-R	10
										132917	QSM-M5-4-I-R-100	100
	2,6	6	9,8	9,8	17,8	3	12	2,5	4,4	133005	QSM-M5-6-I-R	10
										132918	QSM-M5-6-I-R-100	100
M7	4,1	6	9,8	9,8	20,9	5,5	12	4	6,4	133007	QSM-M7-6-I-R	10
										132919	QSM-M7-6-I-R-100	100


\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

Datenblatt

## Steckverschraubung QSMF

Innengewinde  
mit Außensechskant

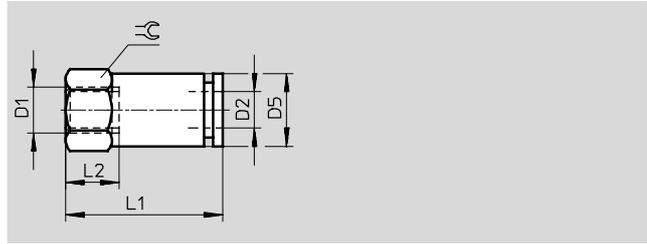


Abmessungen und Bestellangaben										
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5	L1	L2	≈	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø				[g]			
Metrisches Gewinde mit Dichtring										
M3	1,3	3	5,5	13,9	4,4	5,5	1,6	153308	QSMF-M3-3	10
	2,1	4	8	16	4,5	8	4,1	153310	QSMF-M3-4	10
M5	1,9	3	8	15,5	4,5	8	4,3	153309	QSMF-M5-3	10
	1,8	4	8	18,2	4,5	8	4,5	153311	QSMF-M5-4	10

\* Packungseinheit in Stück

## Steckverschraubung QSMP

Außengewinde  
mit Innensechskant

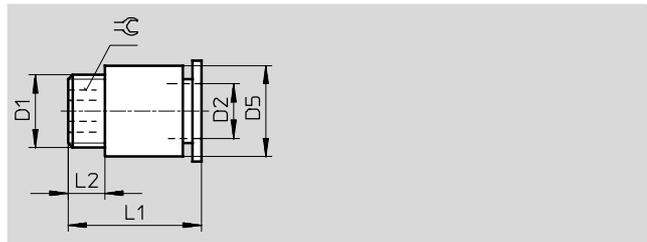

Abmessungen und Bestellangaben										
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5	L1	L2	≈	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø				[g]			
Metrisches Gewinde mit Dichtring										
M6x0,75	2,5	4	8	14,5	3,5	2,5	3	153320	QSMP-M6-4	10
M8x0,75	4,0	6	10	15	4	4	4	153322	QSMP-M8-6	10


\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

Datenblatt

**FESTO**


## Steckverbindung QSM

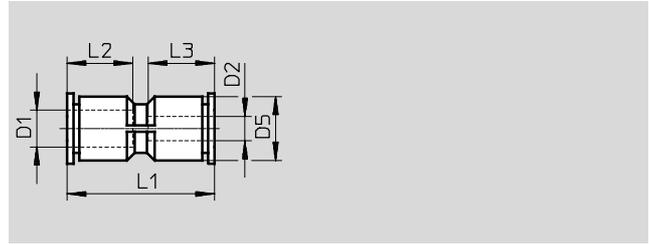

Abmessungen und Bestellangaben										
Schlauch- Außen-Ø D1	Nenn- weite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5 Ø	L1	L2	L3	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
3	1,9	3	6	20	9,5	9,5	1,5	153323	QSM-3	10
								130757	QSM-3-100	100
4	2,6	4	8	23,5	11,5	11,5	2	153324	QSM-4	10
								130758	QSM-4-100	100
6	3,7	6	10,5	25	12	12	4	153325	QSM-6	10
								130759	QSM-6-100	100
reduzierend										
3	1,1	2	6	19,1	9,3	8,4	1	133029	QSM-3-2	10
4	1,7	3	8	23,9	11,6	11,6	2,1	153326	QSM-4-3	10
								130760	QSM-4-3-100	100
6	2,7	4	10,4	24,9	11,6	11,6	3	153327	QSM-6-4	10
								130761	QSM-6-4-100	100

\* Packungseinheit in Stück

## Schott-Steckverbindung QSMS

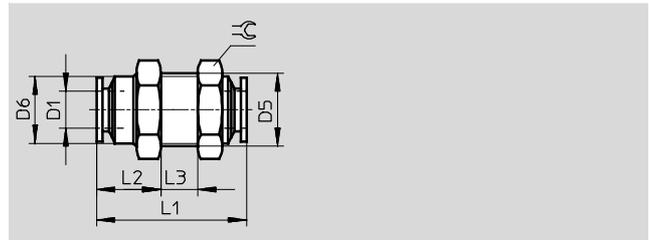

Abmessungen und Bestellangaben											
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	D5	D6 Ø	L1	L2	L3 max.	≈	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
3	1,7	M8x0,75	7	19,5	7	7,5	10	3	153375	QSMS-3	10
4	2,2	M10x1	9	24	9,5	7,5	12	6	153376	QSMS-4	10
									130780	QSMS-4-100	100
6	3,7	M12x1	11	25	11	6	14	9	153377	QSMS-6	10
									130781	QSMS-6-100	100

\* Packungseinheit in Stück

## Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

Datenblatt

**FESTO**


### Steckkappe QSMC



Bestellangaben				
Schlauch-Außen-Ø	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
3	0,5	153381	QSMC-3	10

\* Packungseinheit in Stück


### Steckverbindung QSM-...H mit Stechhülse

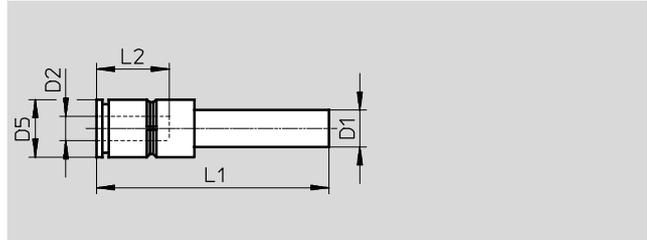

Abmessungen und Bestellangaben									
Steckhülsen-Ø D1	Nennweite [mm]	Schlauch-Außen-Ø D2	D5 Ø	L1	L2	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
3	1,1	2	6	26,3	8,4	0,6	133035	QSM-3H-2	10
4	1,7	3	6	27	9,5	0,8	153328	QSM-4H-3	10
							130762	QSM-4H-3-100	100
6	2,6	4	9	32,6	11,6	2,4	153329	QSM-6H-4	10
							130763	QSM-6H-4-100	100

\* Packungseinheit in Stück

### Blindstopfen QSMC-...H

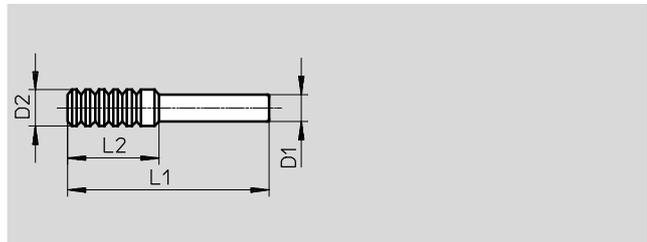

Abmessungen und Bestellangaben							
Steckhülsen-Ø D1	D2 Ø	L1	L2	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
2	3	20	10,2	0,1	133036	QSMC-2H	10
3	4	22	10,2	0,2	153382	QSMC-3H	10




\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

Datenblatt

## L-Steckverschraubung QSML

360° schwenkbar  
Außengewinde  
mit Außensechskant

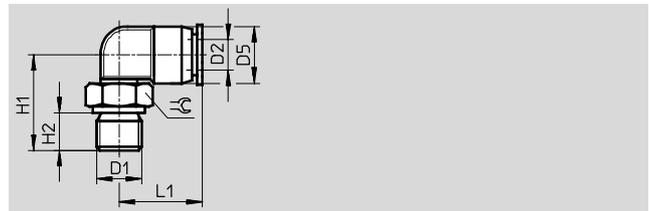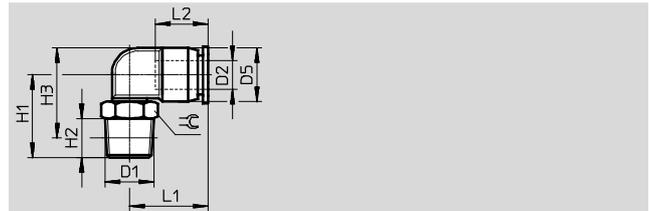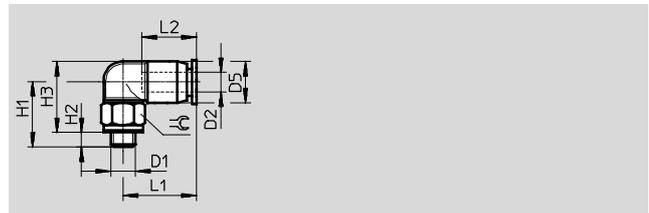

Abmessungen und Bestellangaben													
Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5	H1	H2	H3	L1	L2	⊖	Gewicht/Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø							[g]			
<b>Metrisches Gewinde mit Dichtring</b>													
M3	0,8	2	6	12	2,5	12,5	10,3	8,4	5,5	1,4	133030	QSML-M3-2	10
		3	6	12	2,5	12,5	11	9,5	5,5	1,4	153330	QSML-M3-3	10
	1,3	4	8	14	2,5	15,5	15,7	11,6	8	3	130768	QSML-M3-3-100	100
		4	8	14	2,5	15,5	15,7	11,6	8	3	153332	QSML-M3-4	10
		6	10,5	14,5	3	16,8	16,3	11,9	8	4,1	130769	QSML-M3-4-100	100
M5	0,9	2	6	13,5	3	13,5	10,3	8,4	8	2,7	133031	QSML-M5-2	10
	1,5	3	6	13,5	3	13,5	11	9,5	8	2,8	153331	QSML-M5-3	10
	1,7	4	8	13,5	3	14,5	15,7	11,6	8	3,4	130770	QSML-M5-3-100	100
		4	8	13,5	3	14,5	15,7	11,6	8	3,4	153333	QSML-M5-4	10
		6	10,5	14,5	3	16,8	16,3	11,9	8	4,1	130771	QSML-M5-4-100	100
2,1	6	10,5	14,5	3	16,8	16,3	11,9	8	4,1	153335	QSML-M5-6	10	
M7	2,0	4	8	17	5,5	15,5	15,7	11,6	10	5,6	130772	QSML-M5-6-100	100
		6	10,5	19	5,5	18,8	16,3	11,9	10	6,2	186352	QSML-M7-4	10
	2,4	6	10,5	19	5,5	18,8	16,3	11,9	10	6,2	130773	QSML-M7-4-100	100
		6	10,5	19	5,5	18,8	16,3	11,9	10	6,2	186353	QSML-M7-6	10
											130774	QSML-M7-6-100	100
<b>R-Gewinde</b>													
R <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	2,5	4	8,5	16	8	16,3	16	11,5	10	6	153334	QSML- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4	10
		6	11	17	8	18,5	16,5	12	10	7	130764	QSML- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4-100	100
	3,3	6	11	17	8	18,5	16,5	12	10	7	153336	QSML- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6	10
		6	11	17	8	18,5	16,5	12	10	7	130765	QSML- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6-100	100
<b>G-Gewinde mit Dichtring</b>													
G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	2,5	4	8	16,5	5,1	-	15,7	-	13	9	186268	QSML-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4	10
		6	10,5	17,5	5,1	-	16,3	-	13	9,7	132897	QSML-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4-100	100
	3,3	6	10,5	17,5	5,1	-	16,3	-	13	9,7	186269	QSML-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6	10

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

Datenblatt

## L-Lang-Steckverschraubung

### QSMML


360° schwenkbar

Außengewinde


mit Außensechskant




M-Gewinde

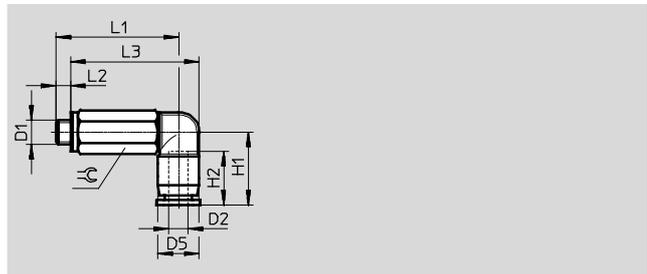

R-Gewinde

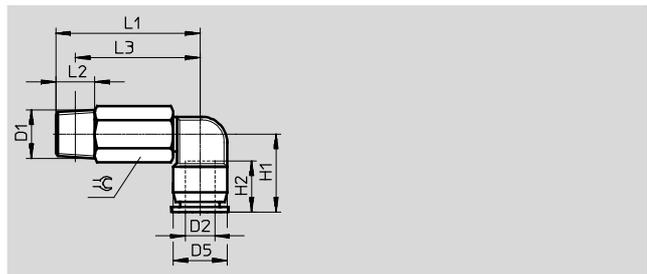

G-Gewinde

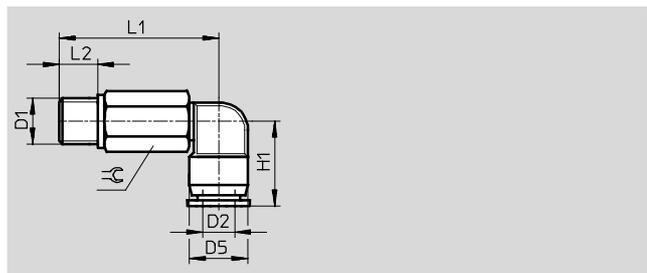

Abmessungen und Bestellangaben													
Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5	H1	H2	L1	L2	L3	⌀	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø							[g]			
<b>Metrisches Gewinde mit Dichtring</b>													
M3	0,8	2	6	10,3	8,4	19	2,5	19,5	5,5	2,7	133032	QSMML-M3-2	10
	0,9	3	6	11	9,5	19	2,5	19,5	5,5	2,8	153337	QSMML-M3-3	10
											133011	QSMML-M3-3-100	100
	1,1	4	8	15,7	11,6	23	2,5	24,5	8	6,8	153338	QSMML-M3-4	10
M5	0,9	2	6	10,3	8,4	25	3	25	8	7,6	133033	QSMML-M5-2	10
											133012	QSMML-M5-3-100	100
	1,5	3	6	11	9,5	25	3	25	8	7,7	130838	QSMML-M5-3	10
											153339	QSMML-M5-4	10
	2,0	4	8	15,7	11,6	25	3	26	8	8,3	133013	QSMML-M5-4-100	100
2,0	6	10,5	16,3	11,9	26	3	28,3	8	9	153341	QSMML-M5-6	10	
M7	2,0	4	8	15,7	11,6	29,5	5,5	28	10	14	186354	QSMML-M7-4	10
											133014	QSMML-M7-4-100	100
	2,4	6	10,5	16,3	11,9	31,5	5,5	31,3	10	14	186355	QSMML-M7-6	10
<b>R-Gewinde</b>													
R1/8	2,3	4	8,5	15,5	11,5	28,5	8	22	10	13	153340	QSMML-1/8-4	10
	3,1	6	11	16,5	12	29,5	8	25,5	10	14	153342	QSMML-1/8-6	10
<b>G-Gewinde mit Dichtring</b>													
G1/8	2,3	4	8	15,7	-	29	5,1	-	13	23	186270	QSMML-G1/8-4	10
	3,1	6	10,5	16,3	-	30	5,1	-	13	23	186271	QSMML-G1/8-6	10

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

Datenblatt


## L-Steckverschraubung

### QSMLV-...-I

360° schwenkbar  
 Außengewinde  
 mit Innensechskant



M-Gewinde

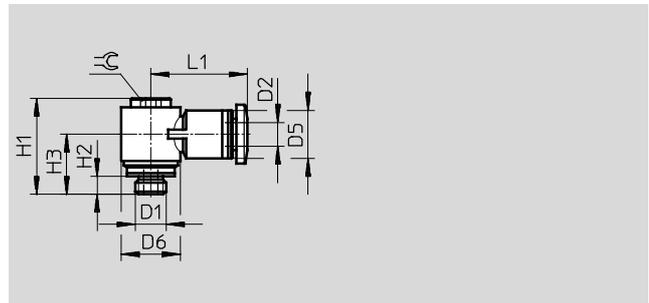

Abmessungen und Bestellangaben													
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5	D6	H1	H2	H3	L1	⌀	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø	Ø						[g]			
Metrisches Gewinde mit Dichtring													
M5	1,7	3	8	9,8	16,5	3,5	10,5	16	3	5,1	130830	QSMLV-M5-3-I	10
	1,8	4	8	9,8	16,5	3,5	10,5	16	3	5,0	130831	QSMLV-M5-4-I	10
M7	1,9	4	8	9,8	18,5	5,5	12,5	16	3	5,6	130832	QSMLV-M7-4-I	10
	1,8	6	10,5	9,8	18,5	5,5	12,5	17,8	3	6,2	130833	QSMLV-M7-6-I	10

\* Packungseinheit in Stück


## L-Lang-Steckverschraubung

### QSMLLV-...-I

360° schwenkbar  
 Außengewinde  
 mit Innensechskant



M-Gewinde

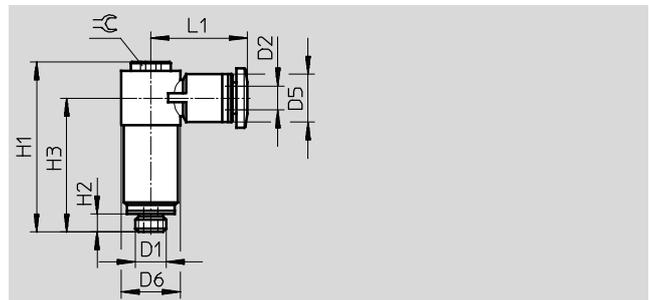


Abmessungen und Bestellangaben													
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5	D6	H1	H2	H3	L1	⌀	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø	Ø						[g]			
Metrisches Gewinde mit Dichtring													
M5	1,6	3	8	9,8	28,3	3,5	22,3	16	3	10,9	130834	QSMLLV-M5-3-I	10
	1,8	4	8	9,8	28,3	3,5	22,3	16	3	10,9	130835	QSMLLV-M5-4-I	10
M7	1,9	4	8	9,8	30,3	5,5	24,3	16	3	11,8	130836	QSMLLV-M7-4-I	10
	1,9	6	10,5	9,8	30,3	5,5	24,3	17,8	3	12,4	130837	QSMLLV-M7-6-I	10

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

Datenblatt

## L-Steckverbindung QSML

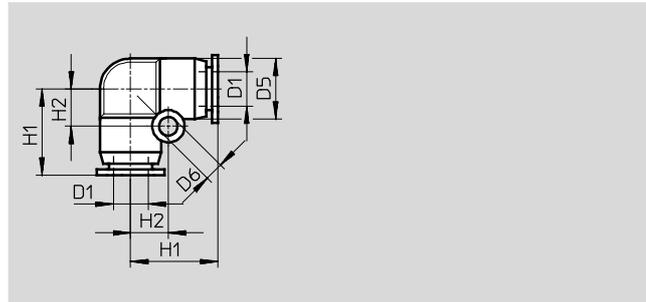


Abmessungen und Bestellangaben									
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
3	1,7	6	3,2	11	4,5	1,5	153343	QSML-3	10
4	2,5	8	3,2	13,5	5,5	2	153344	QSML-4	10
							130766	QSML-4-100	100
6	3,4	10,5	3,2	15,5	6,5	4	153345	QSML-6	10
							130767	QSML-6-100	100

\* Packungseinheit in Stück

## L-Steckverbindung QSML-...H

mit Stekhülse

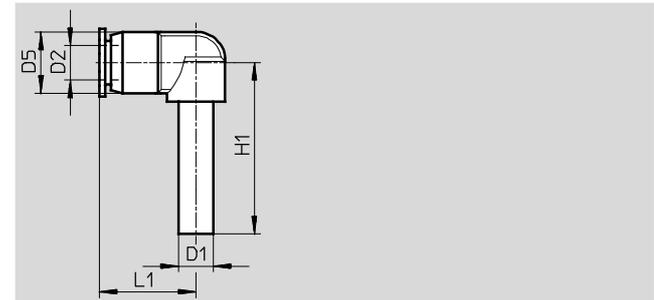

Abmessungen und Bestellangaben									
Steck- hülsen-Ø D1	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5 Ø	H1	L1	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
3	1,2	3	9	24	14,7	1,7	153346	QSML-3H	10
4	1,9	4	9	25	14,7	1,7	153347	QSML-4H	10
6	3,2	6	10,5	26,5	17,3	2,4	153348	QSML-6H	10
reduzierend									
4	1,7	3	9	25	14,7	1,7	153349	QSML-4H-3	10
6	1,9	4	9	26	14,7	1,9	153350	QSML-6H-4	10




\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

Datenblatt

## T-Steckverschraubung QSMT

360° schwenkbar  
Außengewinde  
mit Außensechskant

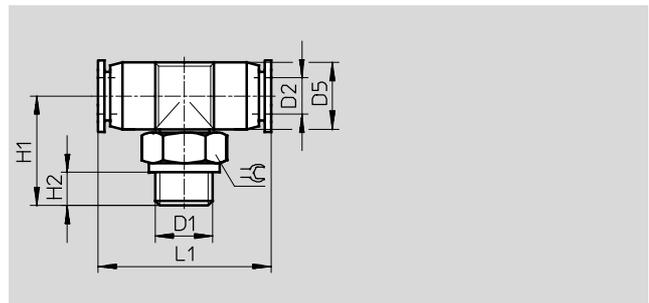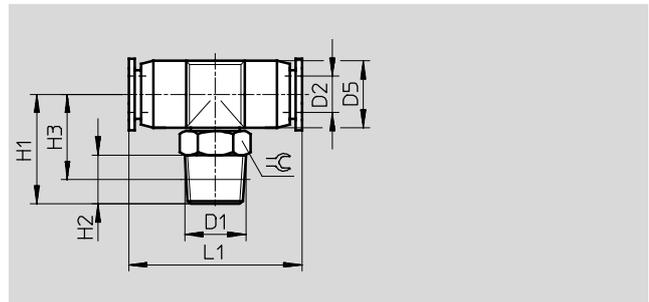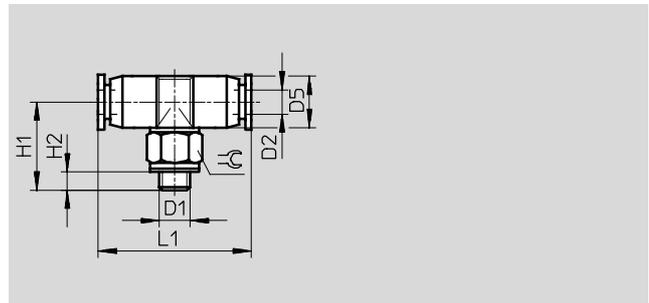

Abmessungen und Bestellangaben												
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5	H1	H2	H3	L1	⊕	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø						[g]			
<b>Metrisches Gewinde mit Dichtring</b>												
M3	0,9	3	6	12,8	3,3	–	22	5,5	2	153351	QSMT-M3-3	10
	1,3	4	8	15,8	3,3	–	26,2	8	4	153353	QSMT-M3-4	10
M5	1,6	3	6	14	3,5	–	22	8	3,3	153352	QSMT-M5-3	10
	2,2	4	8	15	3,5	–	26,2	8	4,4	153354	QSMT-M5-4	10
		130784	100	130784	QSMT-M5-4-100	100						
	2,1	6	10,5	16	3,5	–	28,4	8	5,6	153356	QSMT-M5-6	10
130785	100	130785	QSMT-M5-6-100	100								
<b>R-Gewinde</b>												
R $\frac{1}{8}$	2,4	4	8,5	17	8	13	27	10	7	153355	QSMT-R $\frac{1}{8}$ -4	10
	3,3	6	11	18	8	14	30	10	8	153357	QSMT-R $\frac{1}{8}$ -6	10
<b>G-Gewinde mit Dichtring</b>												
G $\frac{1}{8}$	2,4	4	8	17,5	5,1	–	26,2	13	10	186272	QSMT-G $\frac{1}{8}$ -4	10
	3,3	6	10,5	18,5	5,1	–	28,4	13	12	186273	QSMT-G $\frac{1}{8}$ -6	10

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini


Datenblatt

## T-Steckverschraubung QSMTL


360° schwenkbar  
Außengewinde  
mit Außensechskant




M-Gewinde

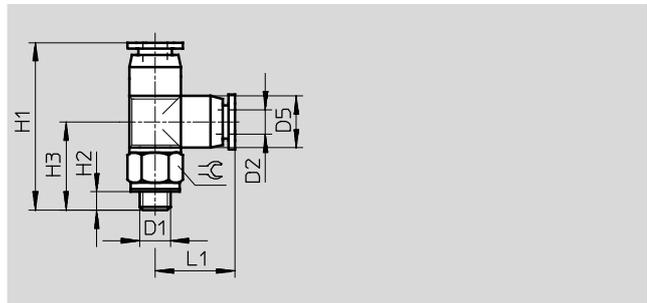

R-Gewinde

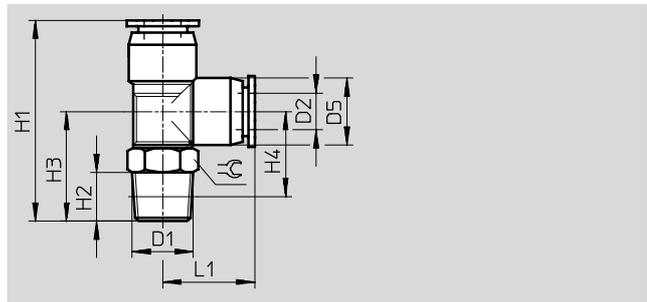

G-Gewinde

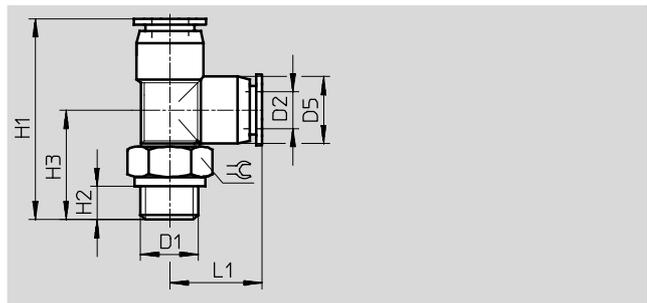


Abmessungen und Bestellangaben													
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5	H1	H2	H3	H4	L1	⌀	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø							[g]			
<b>Metrisches Gewinde mit Dichtring</b>													
M3	0,9	3	6	23,8	3,3	12,8	-	11	5,5	2	153358	QSMTL-M3-3	10
	1,1	4	8	29,5	3,3	15,8	-	13,7	8	4	153360	QSMTL-M3-4	10
M5	1,7	3	6	25	3,5	14	-	11	8	3,3	153359	QSMTL-M5-3	10
	1,6	4	8	28,7	3,5	15	-	13,7	8	4,4	153361	QSMTL-M5-4	10
	1,7	6	10,5	31,3	3,5	16	-	15,3	8	5,7	153363	QSMTL-M5-6	10
<b>R-Gewinde</b>													
R1/8	2,4	4	8,5	30	8	17	13	13	10	7	153362	QSMTL-1/8-4	10
	3,3	6	10,5	33	8	18	14	15	10	8,5	153364	QSMTL-1/8-6	10
<b>G-Gewinde mit Dichtring</b>													
G1/8	2,4	4	8	31,2	5,1	17,5	-	13,7	13	10	186274	QSMTL-G1/8-4	10
	3,3	6	10,5	33,8	5,1	18,5	-	15,3	13	12	186275	QSMTL-G1/8-6	10

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

Datenblatt

## T-Steckverbindung QSMT

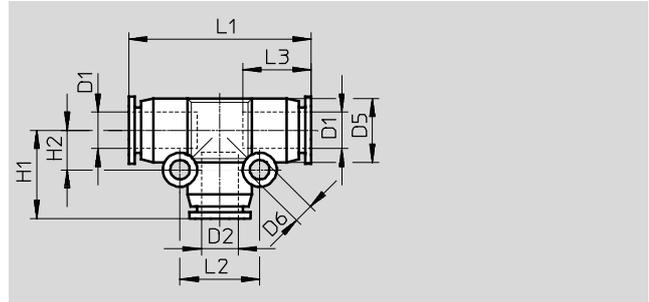


Abmessungen und Bestellangaben													
Schlauch- Außen-Ø D1	Nenn- weite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	L1	L2	L3	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
2	0,9	2	6	3,2	10,3	4,5	20,5	9	8,4	1,6	<b>133034</b>	<b>QSMT-2</b>	<b>10</b>
3	1,6	3	6	3,2	11	4,5	22	9	9,5	1,7	<b>153365</b>	<b>QSMT-3</b>	<b>10</b>
4	2,4	4	8	3,2	13,7	5,6	27,3	11,2	11,6	3,3	<b>153366</b>	<b>QSMT-4</b>	<b>10</b>
											<b>130782</b>	<b>QSMT-4-100</b>	<b>100</b>
6	3,4	6	10,5	3,2	15,3	6,6	30,5	13,2	11,9	5,3	<b>153367</b>	<b>QSMT-6</b>	<b>10</b>
											<b>130783</b>	<b>QSMT-6-100</b>	<b>100</b>
reduzierend													
4	1,7	3	8	3,2	13	5,5	27	11	11,5	3,5	<b>153368</b>	<b>QSMT-4-3</b>	<b>10</b>
6	2,6	4	10,5	3,2	15	6,5	30	13	12	4	<b>153369</b>	<b>QSMT-6-4</b>	<b>10</b>

\* Packungseinheit in Stück

## Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

Datenblatt


### X-Steckverbindung QSMX

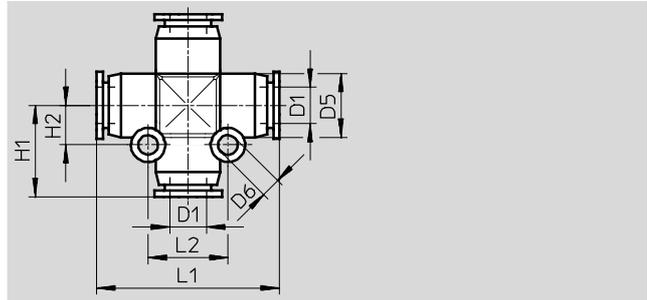

Abmessungen und Bestellangaben											
Schlauch-Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	L1	L2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
3	1,7	8	3,2	13,5	5,5	27	11	4	153378	QSMX-3	10
4	2,5	8	3,2	13,5	5,5	27	11	4	153379	QSMX-4	10
6	3,3	10,5	3,2	15,5	6,5	31	13	5	153380	QSMX-6	10

\* Packungseinheit in Stück

### Y-Steckverbindung QSMY

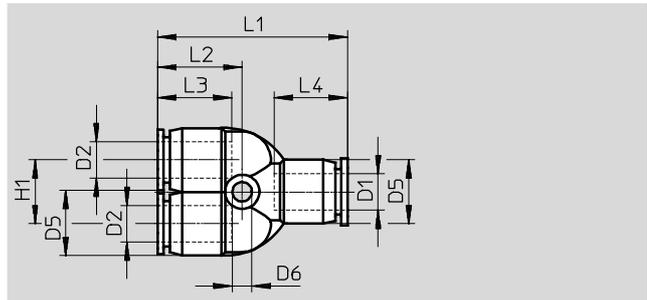

Abmessungen und Bestellangaben													
Schlauch-Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	Schlauch-Außen-Ø D2	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1	L2	L3	L4	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
2	0,9	2	6	3,2	6,5	19,5	11,8	8,4	8,4	1,7	133037	QSMY-2	10
3	1,6	3	8	3,2	8	28,4	13	9,5	9,5	2,7	153370	QSMY-3	10
4	1,7	4	8	3,2	8	28,8	13,2	11,6	11,6	3,4	153371	QSMY-4	10
											130786	QSMY-4-100	100
6	2,9	6	10,5	3,2	10,5	31,6	14,3	11,9	11,9	5,5	153372	QSMY-6	10
											130787	QSMY-6-100	100
reduzierend													
4	1,6	3	8	3,2	8	28,5	13	9,5	11,5	3	153373	QSMY-4-3	10
6	2,8	4	10,5	3,2	10,5	31,5	14	11,5	12	5	153374	QSMY-6-4	10


\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

## Steckverschraubung QS

Außengewinde  
mit Außensechskant

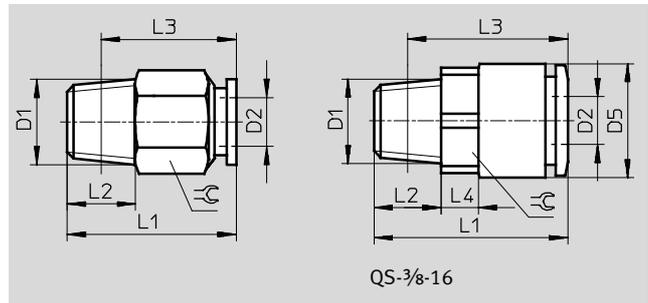

Abmessungen und Bestellangaben												
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5	L1	L2	L3	L4	≅	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2							[g]			
R-Gewinde												
R <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	2,6	4	-	21	8	17	-	10	8,5	153001	QS- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4	10
										130674	QS- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4-100	100
	4	6	-	22,5	8	18,5	-	12	9	153002	QS- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6	10
										130675	QS- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6-100	100
	5	8	-	28	8	24	-	14	15	153004	QS- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8	10
										130676	QS- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8-50	50
	5,4	10	-	30,3	8	26,3	-	17	22,5	190643	QS- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -10	10
R <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	2,6	4	-	21	11	15	-	14	16	190644	QS- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -4	10
	4	6	-	24,5	11	18,5	-	14	17	153003	QS- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6	10
										130677	QS- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6-100	100
	5	8	-	26,5	11	20,5	-	14	15	153005	QS- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8	10
										130678	QS- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8-50	50
	6,7	10	-	30	11	24	-	17	20	153007	QS- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10	10
										130679	QS- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10-50	50
	8,7	12	-	36	11	30	-	21	43,7	164980	QS- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -12	10
										130680	QS- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -12-20	20
R <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	4	6	-	23,5	12	17,1	-	17	27	190645	QS- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -6	10
	5	8	-	24	12	17,5	-	17	23	153006	QS- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8	10
										130681	QS- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8-50	50
	6,7	10	-	29,5	12	23	-	17	26	153008	QS- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10	10
										130682	QS- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10-50	50
	8,7	12	-	32	12	25,5	-	21	35,5	153009	QS- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12	10
										130683	QS- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12-20	20
	10,3	16	23,8	41,9	12	35,4	10	22	59,5	164957	QS- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -16	1
R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	6,7	10	-	30,3	15	22,1	-	21	49	190646	QS- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -10	1
	8,7	12	-	34	15	26	-	21	49,5	153010	QS- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12	1
										130684	QS- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12-20	20
	12	16	-	41,5	15	33,5	-	24	67	153011	QS- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -16	1
										130685	QS- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -16-20	20


\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

## Steckverschraubung QS

Außengewinde  
mit Außensechskant

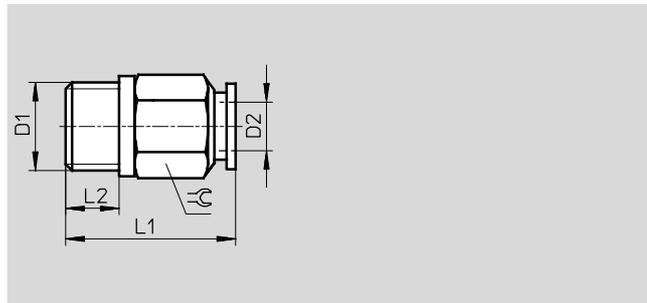

Abmessungen und Bestellangaben									
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	L1	L2	⌀	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2				[g]			
<b>G-Gewinde mit Dichtring</b>									
G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	2,6	4	20,4	5,1	13	10	<b>186095</b>	<b>QS-G<sup>1</sup>/<sub>8</sub>-4</b>	<b>10</b>
							<b>132036</b>	<b>QS-G<sup>1</sup>/<sub>8</sub>-4-100</b>	<b>100</b>
	4	6	21,5	5,1	13	9,1	<b>186096</b>	<b>QS-G<sup>1</sup>/<sub>8</sub>-6</b>	<b>10</b>
							<b>132037</b>	<b>QS-G<sup>1</sup>/<sub>8</sub>-6-100</b>	<b>100</b>
	5	8	26,7	5,1	14	14	<b>186098</b>	<b>QS-G<sup>1</sup>/<sub>8</sub>-8</b>	<b>10</b>
							<b>132038</b>	<b>QS-G<sup>1</sup>/<sub>8</sub>-8-50</b>	<b>50</b>
G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	4	6	22	5,6	17	18	<b>186097</b>	<b>QS-G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-6</b>	<b>10</b>
							<b>132039</b>	<b>QS-G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-6-100</b>	<b>100</b>
	5	8	22,7	5,6	17	16	<b>186099</b>	<b>QS-G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-8</b>	<b>10</b>
							<b>132040</b>	<b>QS-G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-8-50</b>	<b>50</b>
	6,7	10	29,7	5,6	17	22	<b>186101</b>	<b>QS-G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-10</b>	<b>10</b>
							<b>132041</b>	<b>QS-G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-10-50</b>	<b>50</b>
G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	6,3	12	34,9	5,6	21	51	<b>186350</b>	<b>QS-G<sup>3</sup>/<sub>8</sub>-12</b>	<b>10</b>
							<b>132042</b>	<b>QS-G<sup>3</sup>/<sub>8</sub>-12-20</b>	<b>20</b>
	5	8	22,4	6,6	19	24	<b>186100</b>	<b>QS-G<sup>3</sup>/<sub>8</sub>-8</b>	<b>10</b>
							<b>132043</b>	<b>QS-G<sup>3</sup>/<sub>8</sub>-8-50</b>	<b>50</b>
	6,7	10	26,2	6,6	19	25	<b>186102</b>	<b>QS-G<sup>3</sup>/<sub>8</sub>-10</b>	<b>10</b>
							<b>132044</b>	<b>QS-G<sup>3</sup>/<sub>8</sub>-10-50</b>	<b>50</b>
G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	8,7	12	32,3	6,6	21	38	<b>186103</b>	<b>QS-G<sup>3</sup>/<sub>8</sub>-12</b>	<b>10</b>
							<b>132045</b>	<b>QS-G<sup>3</sup>/<sub>8</sub>-12-20</b>	<b>20</b>
	10,3	16	38,3	6,6	22	49	<b>186347</b>	<b>QS-G<sup>3</sup>/<sub>8</sub>-16</b>	<b>1</b>
G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	8,7	12	28,8	7,6	24	46	<b>186104</b>	<b>QS-G<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-12</b>	<b>1</b>
							<b>132046</b>	<b>QS-G<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-12-20</b>	<b>20</b>
	12	16	36,3	7,6	24	53	<b>186105</b>	<b>QS-G<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-16</b>	<b>1</b>
							<b>132047</b>	<b>QS-G<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-16-20</b>	<b>20</b>

\* Packungseinheit in Stück



# Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

FESTO

## Steckverschraubung QS-...-I

Außengewinde  
mit Innensechskant

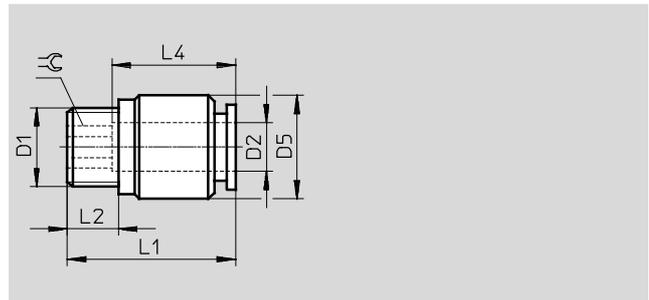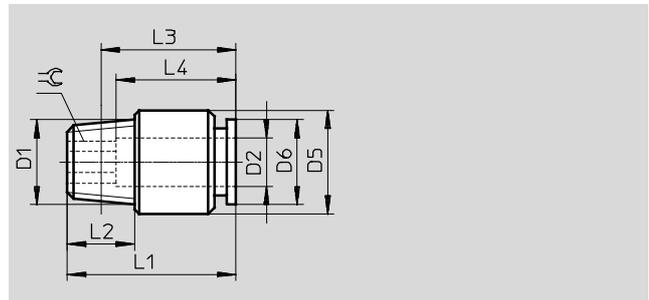

Abmessungen und Bestellangaben													
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	D6 Ø	L1	L2	L3	L4	≈C	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2								[g]			
<b>R-Gewinde</b>													
R <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	2,1	4	9,7	9,9	21	8	17	14,9	2,5	7,6	153012	QS- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4-I	10
	3,7	6	11,8	11,8	22,6	8	18,6	17	4	8,1	153013	QS- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6-I	10
	4,7	8	13,7	13,8	27,9	8	23,9	18,2	5	14	153015	QS- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8-I	10
	4,9	10	17,7	16,8	30,3	8	26,3	20,7	5	23	190647	QS- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -10-I	10
R <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	3,7	6	14	11,8	22,6	11	16,5	17	4	15	153014	QS- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6-I	10
	5	8	13,7	13,8	26,6	11	20,6	18,2	6	15	153016	QS- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8-I	10
	5	10	17,7	16,8	29,8	11	23,8	20,7	7	23	153018	QS- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10-I	10
	5,7	12	20,8	19,8	35,9	11	29,9	23,3	6	40	190649	QS- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -12-I	10
R <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	5	8	16,8	13,8	23,9	12	17,6	18,2	6	23	153017	QS- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8-I	10
	5	10	17,7	16,8	29,3	12	23	20,7	6	28	153019	QS- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10-I	10
	7,1	12	20,8	19,8	31,9	12	25,6	23,3	8	34	153020	QS- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12-I	10
R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	5	10	20,8	16,8	30,3	15	22,1	20,7	6	49	190648	QS- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -10-I	1
	7,1	12	20,8	19,8	33,9	15	25,7	23,3	8	49	153021	QS- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12-I	1
<b>G-Gewinde mit Dichtring</b>													
G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	2,1	4	13	-	20,4	5,1	-	14,9	2,5	12	186106	QS-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4-I	10
											133008	QS-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4-I-100	100
	3,7	6	13	-	22,5	5,1	-	17	4	11	186107	QS-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6-I	10
											133009	QS-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6-I-100	100
	4,7	8	13,8	-	26,7	5,1	-	18,2	5	13	186109	QS-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8-I	10
											133010	QS-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8-I-100	100
4,9	10	17	-	29,2	5,1	-	20,7	5	20	132999	QS-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -10-I	10	
										133000	QS-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -10-I-100	100	
G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	3,7	6	17	-	21	5,6	-	17	4	18	186108	QS-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6-I	10
	5	8	17	-	25,2	5,6	-	18,2	6	22	186110	QS-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8-I	10
	6,7	10	17	-	29,7	5,6	-	20,7	7	22	186112	QS-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10-I	10
G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	5	8	19	-	24,7	6,6	-	18,2	6	29	186111	QS-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8-I	10
	6,7	10	19	-	27,2	6,6	-	20,7	7	28	186113	QS-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10-I	10
	7,1	12	20,8	-	32,3	6,6	-	23,3	8	38	186114	QS-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12-I	10
G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	7,1	12	24	-	28,8	7,6	-	23,3	8	50	186115	QS-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12-I	1


\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

## Steckverschraubung QSF

Innengewinde  
mit Außensechskant

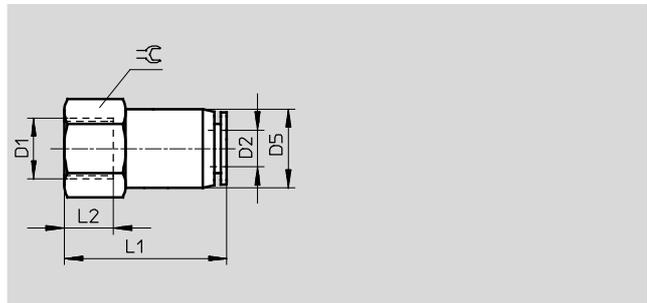

Abmessungen und Bestellangaben										
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5	L1	L2	≈	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø				[g]			
G-Gewinde mit Dichtring										
G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	2,6	4	11	24,4	7	14	15	153022	QSF- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4-B	10
								130709	QSF- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4-B-100	100
	4	6	13	26,5	7	14	18	153023	QSF- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6-B	10
								130710	QSF- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6-B-100	100
	5,8	8	14,5	28	7	14	19	153025	QSF- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8-B	10
								130711	QSF- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8-B-50	50
G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	2,8	4	14	27,4	9	17	23	190650	QSF- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -4-B	10
	4	6	13	29,5	9	17	24	153024	QSF- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6-B	10
								130712	QSF- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6-B-100	100
	5,8	8	15	31	9	17	27	153026	QSF- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8-B	10
								130713	QSF- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8-B-50	50
	7,4	10	17,5	33,7	9	17	32	153028	QSF- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10-B	10
							130714	QSF- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10-B-50	50	
G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	7,2	12	20,8	35,8	9	21	56	190651	QSF- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -12-B	10
	4,1	6	13	30,5	11	21	31	190652	QSF- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -6-B	10
	5,8	8	15,5	32	11	21	35	153027	QSF- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8-B	10
								130715	QSF- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8-B-50	50
	7,4	10	17,5	34,7	11	21	40	153029	QSF- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10-B	10
								130716	QSF- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10-B-50	50
G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	9,5	12	20,8	36,8	11	21	50	153030	QSF- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12-B	10
								130717	QSF- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12-B-20	20
	9,5	12	20,8	36,8	11	21	50	153030	QSF- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12-B	10
G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	10,6	16	25	43,8	14	25	81	190653	QSF- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12-B	1
								190654	QSF- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -16-B	1


\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

FESTO

## Steckverbindung QS

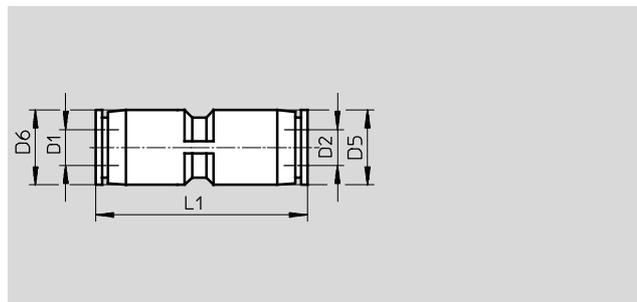

Abmessungen und Bestellangaben									
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5 Ø	D6	L1	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	2,6	4	10	-	31	5	153031	QS-4	10
							130686	QS-4-100	100
6	4	6	12,5	-	35	6,5	153032	QS-6	10
							130687	QS-6-100	100
8	5	8	14,5	-	38	9,5	153033	QS-8	10
							130688	QS-8-50	50
10	6,7	10	17,5	-	44	16	153034	QS-10	10
							130689	QS-10-50	50
12	8,7	12	21	-	48	22	153035	QS-12	10
							130690	QS-12-20	20
16	13,7	16	25	-	50	25	153036	QS-16	1
reduzierend									
6	2,6	4	12,5	12,5	34,4	6,4	153037	QS-6-4	10
							130691	QS-6-4-100	100
8	2,3	4	10,7	14,5	36,6	7,2	130606	QS-8-4	10
	4	6	14,5	14,5	37,9	8,8	153038	QS-8-6	10
10	3,7	6	13	17,5	39,8	12	130607	QS-10-6	10
	5	8	17,5	17,5	43,1	14	153039	QS-10-8	10
12	5,2	8	14,5	21	44	16	130608	QS-12-8	10
	6,7	10	21	21	47,6	21	153040	QS-12-10	10
							130694	QS-12-10-20	20


\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt


FESTO

## Schott-Steckverbindung QSS

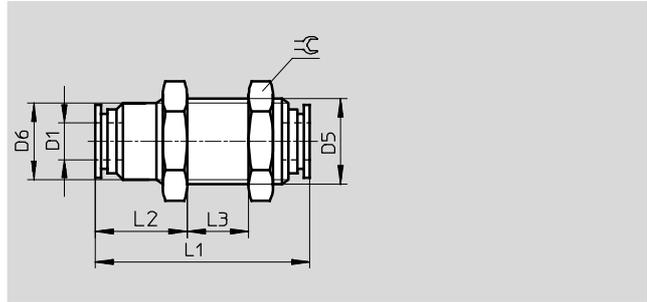

## Schott-Steckverbindung QSS...-F mit Festbund

mit Festbund

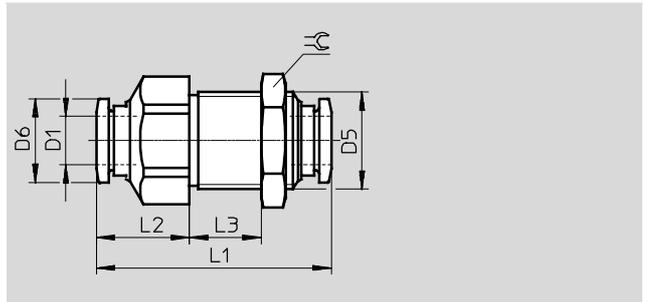


Abmessungen und Bestellangaben											
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	D5	D6 Ø	L1	L2	L3 max.	±C	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr	Typ	PE*
4	2,6	M12x1	11	31	14,5	7	14	10,5	153157	QSS-4	10
									130788	QSS-4-100	100
6	4	M14x1	12,5	35	15	10	17	16	153158	QSS-6	10
									130789	QSS-6-100	100
8	5	M16x1	14,5	37,5	18	9	19	19,5	153159	QSS-8	10
									130790	QSS-8-50	50
10	6,7	M20x1	18,5	43	18,5	13	24	37,5	153160	QSS-10	10
									130791	QSS-10-50	50
12	9,5	M22x1	20,5	47	16,5	18	27	56	153161	QSS-12	10
									130792	QSS-12-20	20
mit Festbund											
4	2,6	M12x1	9,9	33	13	10	14	–	193950	QSS-4-F	10
6	4	M14x1	11,8	34,9	14,4	10	17	–	193951	QSS-6-F	10
8	5,5	M16x1	13,8	38,4	15,2	13	19	40	130642	QSS-8-F	10
10	6,5	M20x1	16,8	47,1	20,3	15	24	86	130643	QSS-10-F	10
12	7,5	M22x1	19,8	48,5	18,9	17,5	27	105	130644	QSS-12-F	10

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

**Schott-Steckverschraubung**  
**QSSF**  
 mit Innengewinde

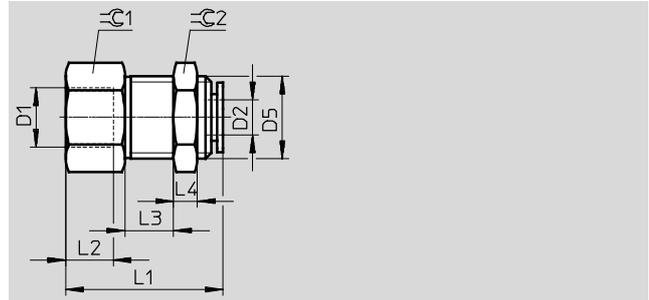


Abmessungen und Bestellangaben													
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	L1	L2	L3 max.	L4	≈C 1	≈C 2	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2								[g]			
G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	2,7	4	M12x1	24,5	7	5,4	4	14	14	18	<b>153162</b>	<b>QSSF-<sup>1</sup>/<sub>8</sub>-4-B</b>	<b>10</b>
	4,2	6	M14x1	27,1	7	7,4	4	17	17	29	<b>153163</b>	<b>QSSF-<sup>1</sup>/<sub>8</sub>-6-B</b>	<b>10</b>
	5,4	8	M16x1	29	7	9	4	19	19	38	<b>153165</b>	<b>QSSF-<sup>1</sup>/<sub>8</sub>-8-B</b>	<b>10</b>
G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	2,7	4	M12x1	27,5	9	5,4	4	17	14	25	<b>190655</b>	<b>QSSF-<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-4-B</b>	<b>10</b>
	4	6	M14x1	30,1	9	7,4	4	17	17	29	<b>153164</b>	<b>QSSF-<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-6-B</b>	<b>10</b>
	5,5	8	M16x1	32	9	9	4	19	19	40	<b>153166</b>	<b>QSSF-<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-8-B</b>	<b>10</b>
	7,2	10	M20x1	34,8	9	9,4	5	24	24	77	<b>153168</b>	<b>QSSF-<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-10-B</b>	<b>10</b>
G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	4	6	M14x1	31,1	11	7,4	4	19	17	29	<b>190656</b>	<b>QSSF-<sup>3</sup>/<sub>8</sub>-6-B</b>	<b>10</b>
	5,3	8	M16x1	33	11	9	4	19	19	33	<b>153167</b>	<b>QSSF-<sup>3</sup>/<sub>8</sub>-8-B</b>	<b>10</b>
	7,1	10	M20x1	35,8	11	9,4	5	24	24	72	<b>153169</b>	<b>QSSF-<sup>3</sup>/<sub>8</sub>-10-B</b>	<b>10</b>
	9,5	12	M22x1	38,9	11	11,9	6	24	27	84	<b>153170</b>	<b>QSSF-<sup>3</sup>/<sub>8</sub>-12-B</b>	<b>10</b>
G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	9,4	12	M22x1	41,9	14	11,9	6	24	27	76	<b>153171</b>	<b>QSSF-<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-12-B</b>	<b>1</b>
	10,6	16	M27x1,5	43,8	14	8	10	29	32	145	<b>190657</b>	<b>QSSF-<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-16-B</b>	<b>1</b>

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt


## Steckkappe QSC

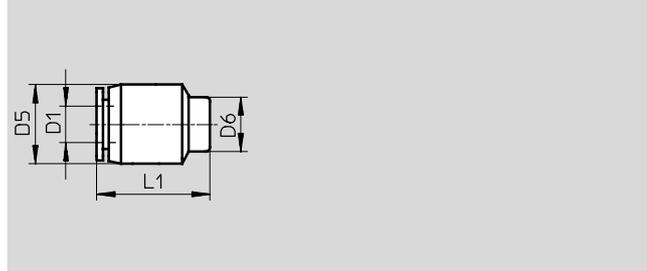

Abmessungen und Bestellangaben							
Schlauch- Außen-Ø D1	D5 Ø	D6 Ø	L1	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	10	7	16,5	2,5	153262	QSC-4	10
					130704	QSC-4-100	100
6	13	9	18,5	3,5	153263	QSC-6	10
					130705	QSC-6-100	100
8	15	11	20	5	153264	QSC-8	10
					130706	QSC-8-50	50
10	18	13	22,5	8	153265	QSC-10	10
					130707	QSC-10-50	50
12	21,5	16	23	11,5	153266	QSC-12	10
					130708	QSC-12-20	20

\* Packungseinheit in Stück

## Steckverbindung QS-...H mit Steckhülse

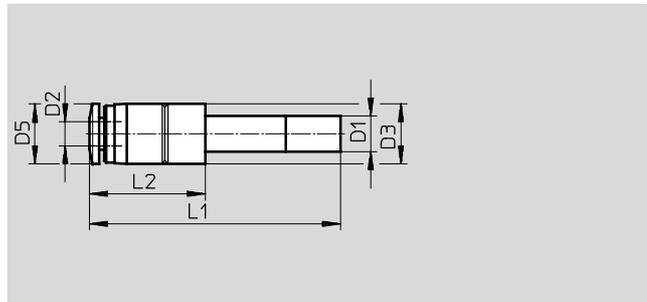

Abmessungen und Bestellangaben										
Steck- hülsen-Ø D1	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D3 Ø	D5 Ø	L1	L2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
6	2,5	4	10	9,9	37,7	15,2	2,9	153041	QS-6H-4	10
								130695	QS-6H-4-100	100
8	2,4	4	12,5	9,9	40,2	16,7	3,8	130622	QS-8H-4	10
8	3,8	6	12,5	11,8	40,8	17,3	4	153042	QS-8H-6	10
								130696	QS-8H-6-50	50
10	3,8	6	12,5	11,8	43,8	18,8	4,5	130623	QS-10H-6	10
10	5,4	8	14,5	13,8	43,7	18,7	5,8	153043	QS-10H-8	10
								130697	QS-10H-8-50	50
12	3,8	6	14,5	11,8	48,8	19,8	6,0	132981	QS-12H-6	10
12	5,4	8	14,5	13,8	49,7	20,7	6,7	130624	QS-12H-8	10
12	6,3	10	17,5	16,8	50	21	9,6	153044	QS-12H-10	10
								130698	QS-12H-10-20	20


\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS, Quick Star


Datenblatt



## Steckhülse QSH

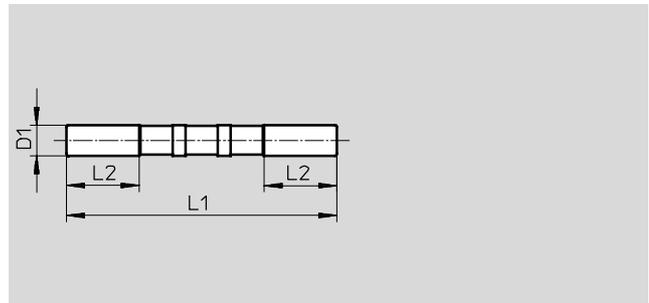

reduzierend

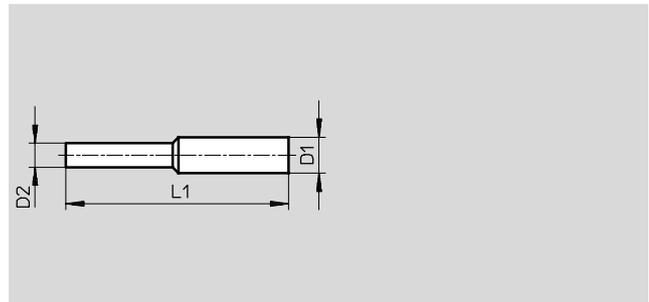


Abmessungen und Bestellangaben								
Steckhülsen-Ø	Nennweite	Steckhülsen-Ø	L1	L2	Gewicht/Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2			[g]			
4	2,5	-	34,8	11,3	0,5	153251	QSH-4	10
						130723	QSH-4-100	100
6	4	-	38,2	11,3	0,5	153252	QSH-6	10
						130724	QSH-6-100	100
8	6	-	41,4	12,1	1	153253	QSH-8	10
						130725	QSH-8-50	50
10	7,5	-	46,2	13	1,5	153254	QSH-10	10
						130726	QSH-10-50	50
12	9	-	52,8	17,5	3	153255	QSH-12	10
						130727	QSH-12-20	20
16	11	-	55,6	18	4	153256	QSH-16	1
reduzierend								
6	2,3	4	36,7	-	0,5	153257	QSH-6-4	10
						130718	QSH-6-4-100	100
8	2,3	4	41,1	-	0,9	130625	QSH-8-4	10
						153258	QSH-8-6	10
						130719	QSH-8-6-50	50
10	3,8	6	43,7	-	1,4	130626	QSH-10-6	10
						153259	QSH-10-8	10
						130720	QSH-10-8-50	50
12	4,9	8	47,5	-	2,1	130627	QSH-12-8	10
						153260	QSH-12-10	10
						130721	QSH-12-10-20	20
16	7,8	10	49,6	-	2,2	153261	QSH-16-12	1
						130722	QSH-16-12-20	20

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

## Blindstopfen QSC-...H

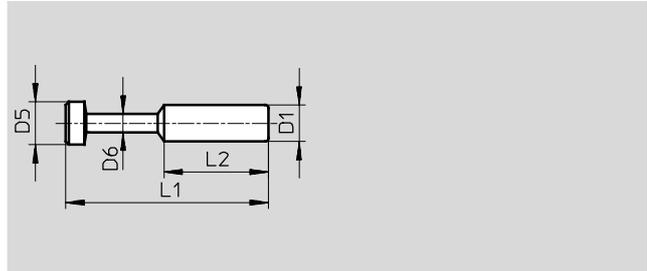

Abmessungen und Bestellangaben								
Steckhülsen-Ø	D5	D6	L1	L2	Gewicht/Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	Ø	Ø			[g]			
4	5	3	28	15	0,5	153267	QSC-4H	10
						130699	QSC-4H-100	100
6	7	3	33	17	0,5	153268	QSC-6H	10
						130700	QSC-6H-100	100
8	9	4	37	18	1	153269	QSC-8H	10
						130701	QSC-8H-50	50
10	11	5	42	20,5	2	153270	QSC-10H	10
						130702	QSC-10H-50	50
12	13	6	44	23	2,5	153271	QSC-12H	10
						130703	QSC-12H-20	20
16	17	8	46	24	4	153272	QSC-16H	10


\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

## L-Steckverschraubung QSL

360° schwenkbar  
Außengewinde  
mit Außensechskant

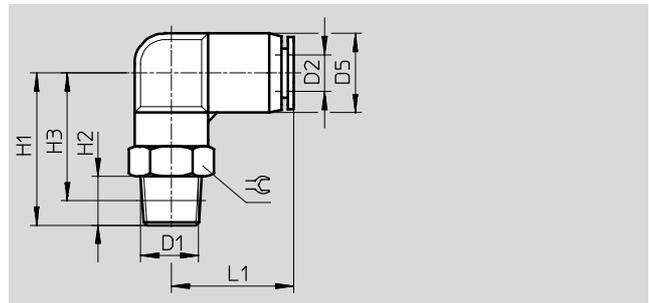

Abmessungen und Bestellangaben												
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	≈	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2										
R-Gewinde												
R $\frac{1}{8}$	2,3	4	10	23,5	8	19,5	18,5	10	12	153045	QSL- $\frac{1}{8}$ -4	10
										130728	QSL- $\frac{1}{8}$ -4-100	100
	3,6	6	12,5	25	8	21	20	12	14	153046	QSL- $\frac{1}{8}$ -6	10
										130729	QSL- $\frac{1}{8}$ -6-100	100
	4,6	8	14,5	28	8	24	23	14	18	153048	QSL- $\frac{1}{8}$ -8	10
									130730	QSL- $\frac{1}{8}$ -8-50	50	
	5,3	10	17,5	33	8	29,1	26,2	17	31	190658	QSL- $\frac{1}{8}$ -10	10
R $\frac{1}{4}$	2,3	4	10	26,3	11	20,3	18	14	21	190659	QSL- $\frac{1}{4}$ -4	10
	3,6	6	12,5	28	11	22	20	14	22	153047	QSL- $\frac{1}{4}$ -6	10
										130731	QSL- $\frac{1}{4}$ -6-100	100
	4,6	8	14,5	31	11	25	23	14	24	153049	QSL- $\frac{1}{4}$ -8	10
										130732	QSL- $\frac{1}{4}$ -8-50	50
	6,2	10	17,5	37	11	30,5	26,5	17	34	153051	QSL- $\frac{1}{4}$ -10	10
									130733	QSL- $\frac{1}{4}$ -10-50	50	
	7,7	12	21	38	11	32	29,5	21	50,5	164981	QSL- $\frac{1}{4}$ -12	10
										130734	QSL- $\frac{1}{4}$ -12-20	20
R $\frac{3}{8}$	3,6	6	12,5	29,8	12	23,7	19,7	17	35	190660	QSL- $\frac{3}{8}$ -6	10
	4,6	8	14,5	33	12	26,5	23	17	37	153050	QSL- $\frac{3}{8}$ -8	10
										130735	QSL- $\frac{3}{8}$ -8-50	50
	6,2	10	17,5	40	12	32	26,5	17	42	153052	QSL- $\frac{3}{8}$ -10	10
										130736	QSL- $\frac{3}{8}$ -10-20	20
	7,7	12	21	41,5	12	34	29,5	21	51,5	153053	QSL- $\frac{3}{8}$ -12	10
									130737	QSL- $\frac{3}{8}$ -12-20	20	
	10,1	16	25	47	11	40,7	33,5	22	74	164958	QSL- $\frac{3}{8}$ -16	1
R $\frac{1}{2}$	6,2	10	17,5	40	15	31,9	26,2	21	64	190661	QSL- $\frac{1}{2}$ -10	1
	7,7	12	21	41,5	15	33,5	29,5	21	66	153054	QSL- $\frac{1}{2}$ -12	1
										130738	QSL- $\frac{1}{2}$ -12-20	20
	10,9	16	25	51	15	42,9	33,5	22	79	153055	QSL- $\frac{1}{2}$ -16	1
									130739	QSL- $\frac{1}{2}$ -16-20	20	

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt


FESTO

## L-Steckverschraubung QSL

360° schwenkbar

Außengewinde

mit Außensechskant

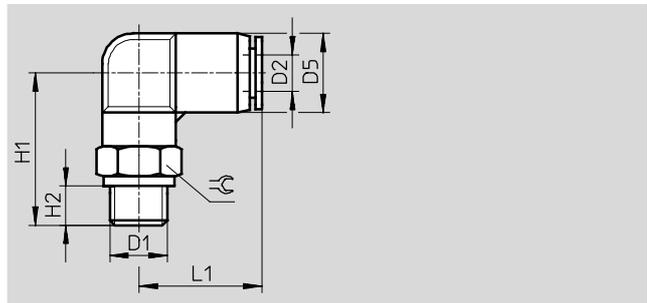

Abmessungen und Bestellangaben											
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	H1	H2	L1	⊘	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2						[g]			
G-Gewinde mit Dichtring											
G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	2,3	4	10	23,3	5,1	18	13	14	<b>186116</b>	<b>QSL-G<sup>1</sup>/<sub>8</sub>-4</b>	<b>10</b>
									<b>132048</b>	<b>QSL-G<sup>1</sup>/<sub>8</sub>-4-100</b>	<b>100</b>
	3,6	6	12,5	24	5,1	19,8	13	15	<b>186117</b>	<b>QSL-G<sup>1</sup>/<sub>8</sub>-6</b>	<b>10</b>
									<b>132049</b>	<b>QSL-G<sup>1</sup>/<sub>8</sub>-6-100</b>	<b>100</b>
	4,6	8	14,5	27	5,1	22,7	14	18	<b>186119</b>	<b>QSL-G<sup>1</sup>/<sub>8</sub>-8</b>	<b>10</b>
									<b>132050</b>	<b>QSL-G<sup>1</sup>/<sub>8</sub>-8-50</b>	<b>50</b>
G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	3,6	6	12,5	25,5	5,6	19,8	17	24	<b>186118</b>	<b>QSL-G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-6</b>	<b>10</b>
									<b>132051</b>	<b>QSL-G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-6-100</b>	<b>100</b>
	4,6	8	14,5	28,5	5,6	22,7	17	26	<b>186120</b>	<b>QSL-G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-8</b>	<b>10</b>
									<b>132052</b>	<b>QSL-G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-8-50</b>	<b>50</b>
	6,2	10	17,5	32,5	5,6	26,2	17	32	<b>186122</b>	<b>QSL-G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-10</b>	<b>10</b>
									<b>132053</b>	<b>QSL-G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-10-50</b>	<b>50</b>
	6,2	12	21	34,5	5,6	29,4	21	51	<b>186351</b>	<b>QSL-G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-12</b>	<b>10</b>
									<b>132054</b>	<b>QSL-G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-12-20</b>	<b>20</b>
G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	4,6	8	14,5	30	6,6	22,7	19	39	<b>186121</b>	<b>QSL-G<sup>3</sup>/<sub>8</sub>-8</b>	<b>10</b>
									<b>132055</b>	<b>QSL-G<sup>3</sup>/<sub>8</sub>-8-50</b>	<b>50</b>
	6,2	10	17,5	34	6,6	26,2	19	42	<b>186123</b>	<b>QSL-G<sup>3</sup>/<sub>8</sub>-10</b>	<b>10</b>
									<b>132056</b>	<b>QSL-G<sup>3</sup>/<sub>8</sub>-10-20</b>	<b>20</b>
	7,7	12	21	36	6,6	29,4	21	45	<b>186124</b>	<b>QSL-G<sup>3</sup>/<sub>8</sub>-12</b>	<b>10</b>
									<b>132057</b>	<b>QSL-G<sup>3</sup>/<sub>8</sub>-12-20</b>	<b>20</b>
10,1	16	25	45	6,6	33,1	24	77	<b>186348</b>	<b>QSL-G<sup>3</sup>/<sub>8</sub>-16</b>	<b>1</b>	
G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	7,7	12	21	39	7,6	29,4	24	70	<b>186125</b>	<b>QSL-G<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-12</b>	<b>1</b>
									<b>132058</b>	<b>QSL-G<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-12-20</b>	<b>20</b>
	10,9	16	25	46	7,6	33,1	24	76	<b>186126</b>	<b>QSL-G<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-16</b>	<b>1</b>
									<b>132059</b>	<b>QSL-G<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-16-20</b>	<b>20</b>

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt


## L-Lang-Steckverschraubung

### QSL

360° schwenkbar  
Außengewinde  
mit Außensechskant



R-Gewinde

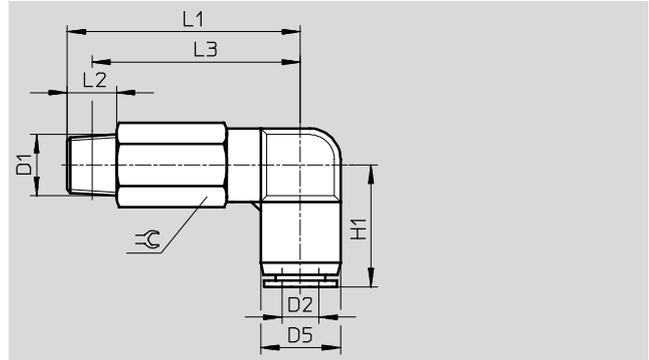

Abmessungen und Bestellangaben												
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	H1	L1	L2	L3	≈C	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2										
R-Gewinde												
R <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	2,3	4	10	17	37	8	32,5	10	18	153076	QSL- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4	10
	3,6	6	12,5	20	38	8	34	12	26	153077	QSL- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6	10
	4,6	8	14,5	22,5	43,5	8	39,5	14	36,5	153079	QSL- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8	10
R <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	2,9	4	10	18	38,3	11	32,3	14	34	190662	QSL- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -4	10
	3,6	6	12,5	20	41	11	35	14	39	153078	QSL- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6	10
	4,6	8	14,5	22,5	46,5	11	40,5	14	42,5	153080	QSL- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8	10
	6,2	10	17,5	26	54,5	11	48,5	17	65	153082	QSL- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10	10
R <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	3,5	6	12,5	19,7	43,3	12	37,2	17	61	190663	QSL- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -6	10
	4,8	8	14,5	22,5	48,5	12	42	17	65,5	153081	QSL- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8	10
	6,2	10	17,5	26	55,5	12	49	17	73	153083	QSL- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10	10
	7,5	12	21	29,5	61	12	54,5	21	107	153084	QSL- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12	10
R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	6,4	10	17,5	26,2	60	15	51,9	21	120	190664	QSL- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -10	1
	8,3	12	21	29,5	64	15	56	21	122	153085	QSL- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12	1

\* Packungseinheit in Stück


# Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

FESTO

## L-Lang-Steckverschraubung QSLL

360° schwenkbar  
Außengewinde  
mit Außensechskant

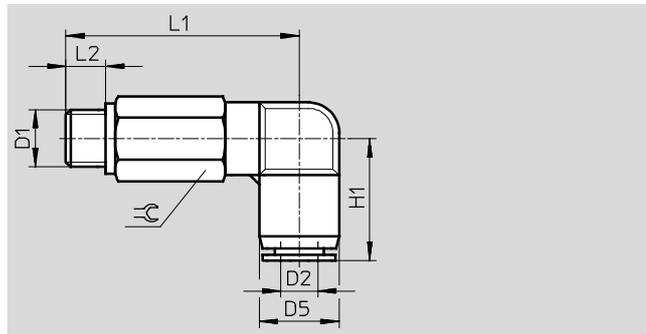

Abmessungen und Bestellangaben											
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	H1	L1	L2	≅	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2						[g]			
G-Gewinde											
G <sup>1/8</sup>	2,3	4	10	18	34,3	5,1	13	24	186127	QSLL-G <sup>1/8</sup> -4	10
									133015	QSLL-G <sup>1/8</sup> -4-100	100
	3,6	6	12,5	19,8	37	5,1	13	29	186128	QSLL-G <sup>1/8</sup> -6	10
										133016	QSLL-G <sup>1/8</sup> -6-100
	4,6	8	14,5	22,7	42,5	5,1	14	36	186130	QSLL-G <sup>1/8</sup> -8	10
										133017	QSLL-G <sup>1/8</sup> -8-100
G <sup>1/4</sup>	3,6	6	12,5	19,8	37,5	5,6	17	48	186129	QSLL-G <sup>1/4</sup> -6	10
	4,6	8	14,5	22,7	43	5,6	17	53	186131	QSLL-G <sup>1/4</sup> -8	10
	6,2	10	17,5	26,2	51	5,6	17	63	186133	QSLL-G <sup>1/4</sup> -10	10
	8,0	12	21	29,4	56,5	5,6	21	109	132596	QSLL-G <sup>1/4</sup> -12	10
G <sup>3/8</sup>	4,8	8	14,5	22,7	45,3	6,6	19	73	186132	QSLL-G <sup>3/8</sup> -8	10
	6,2	10	17,5	26,2	52,5	6,6	19	82	186134	QSLL-G <sup>3/8</sup> -10	10
	7,5	12	21	29,4	58	6,6	21	104	186135	QSLL-G <sup>3/8</sup> -12	10
G <sup>1/2</sup>	8,3	12	21	29,4	59	7,6	24	140	186136	QSLL-G <sup>1/2</sup> -12	1
	10	16	25	33,1	73	7,6	24	157	190665	QSLL-G <sup>1/2</sup> -16	1

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS, Quick Star


Datenblatt

## L-Steckverschraubung QSLF

Innengewinde  
mit Außensechskant



G-Gewinde

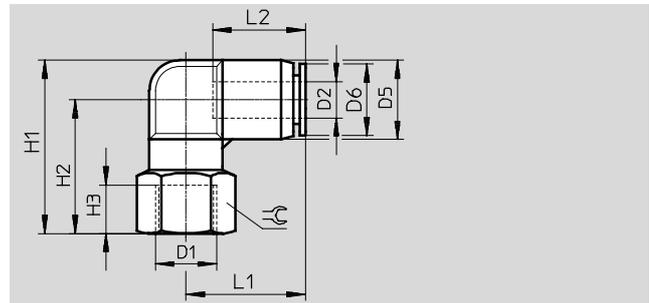

Abmessungen und Bestellangaben														
Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5	D6	H1	H2	H3	L1	L2	⌀	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø	Ø							[g]			
G-Gewinde														
G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	2,1	4	10	9,9	26,3	21,3	7	18	14,9	14	13	153273	QSLF- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4-B	10
	3,6	6	12,5	11,8	28,3	22	7	19,8	16,8	14	16	153274	QSLF- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6-B	10
	4,7	8	14,5	13,8	32,3	25	7	22,7	18,1	14	19	153276	QSLF- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8-B	10
G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	3,6	6	12,5	11,8	31,3	25	9,5	19,8	16,8	17	22	153275	QSLF- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6-B	10
	4,7	8	14,5	13,8	35,3	28	9,5	22,7	18,1	17	25	153277	QSLF- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8-B	10
	5,4	10	17,5	16,8	40,8	32	9,5	26,2	20,2	19	39	153279	QSLF- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10-B	10
G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	4,8	8	14,5	13,8	36,3	29	11	22,7	18,1	21	31	153278	QSLF- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8-B	10
	6,2	10	17,5	16,8	41,8	33	11	26,2	20,2	21	40	153280	QSLF- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10-B	10

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

## L-Steckverschraubung QSLV-...-I


360° schwenkbar

Außengewinde


mit Innensechskant



R-Gewinde

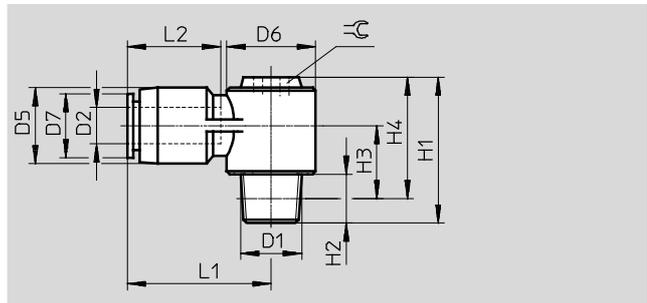

G-Gewinde

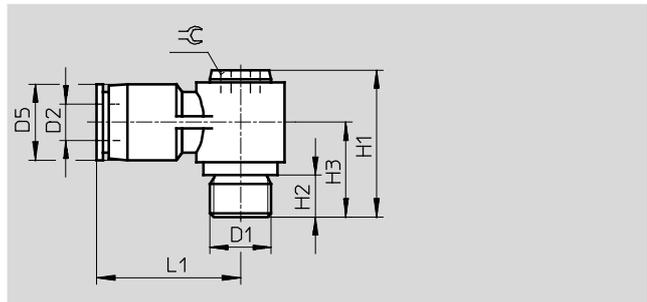

Abmessungen und Bestellangaben																
Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5 Ø	D6 Ø	D7 Ø	H1	H2	H3	H4	L1	L2	≈	Ge- wicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2														
<b>R-Gewinde</b>																
R <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	3	6	13	14,3	11,8	24	8	11,5	20	23,7	17	5	15	153097	QSLV- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6-I	10
	4,2	8	14	17,9	13,8	27	8	12	23	26,7	18,1	8	22	153099	QSLV- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8-I	10
R <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	3,1	6	13	14,3	11,8	27	11	12,5	21	23,7	17	5	22	153098	QSLV- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6-I	10
	4	8	14	17,9	13,8	30	11	13	24	26,7	18,1	8	28	153100	QSLV- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8-I	10
	5,4	10	18	21,3	16,8	34	11	15	28	30,7	20,7	10	40	153102	QSLV- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10-I	10
R <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	4,2	8	14	17,9	13,8	31	12	13,7	24,7	26,7	18,1	8	37	153101	QSLV- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8-I	10
	5,4	10	18	21,3	16,8	35	12	15,7	28,7	30,7	20,7	10	49	153103	QSLV- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10-I	10
	6,9	12	21	26,3	19,8	39	12	17,7	32,7	36,4	23,4	12	68	153104	QSLV- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12-I	10
R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	6,4	12	21	26,3	19,8	42	15	18,8	33,8	36,4	23,4	12	85	153105	QSLV- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12-I	1
<b>G-Gewinde</b>																
G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	3	6	13	-	-	23	5,1	14,5	-	23,7	-	5	15	186148	QSLV-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6-I	10
	4,2	8	14	-	-	26	5,1	15	-	26,7	-	8	22	186150	QSLV-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8-I	10
G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	3,1	6	13	-	-	23,5	5,6	15	-	23,7	-	5	19	186149	QSLV-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6-I	10
	4	8	14	-	-	26,5	5,6	15,5	-	26,7	-	8	25	186151	QSLV-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8-I	10
	5,4	10	18	-	-	30,5	5,6	17,5	-	30,7	-	10	38	186153	QSLV-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10-I	10
G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	4,2	8	14	-	-	28	6,6	17	-	26,7	-	8	33	186152	QSLV-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8-I	10
	5,4	10	18	-	-	32	6,6	19	-	30,7	-	10	45	186154	QSLV-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10-I	10
	6,9	12	21	-	-	36	6,6	21	-	36,4	-	12	65	186155	QSLV-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12-I	10
G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	6,4	12	21	-	-	37	7,6	22	-	36,4	-	12	75	186156	QSLV-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12-I	1

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS, Quick Star


Datenblatt

## L-Steckverschraubung QSLV


360° schwenkbar  
Außengewinde  
mit Außensechskant



M-Gewinde

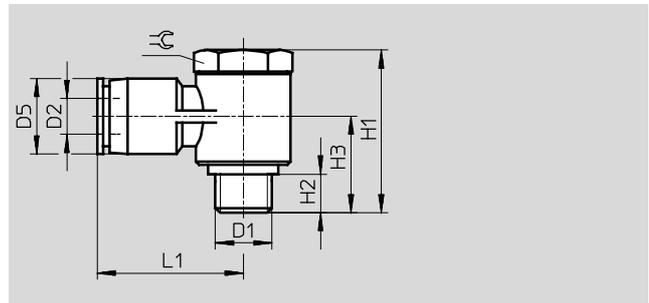

R-Gewinde

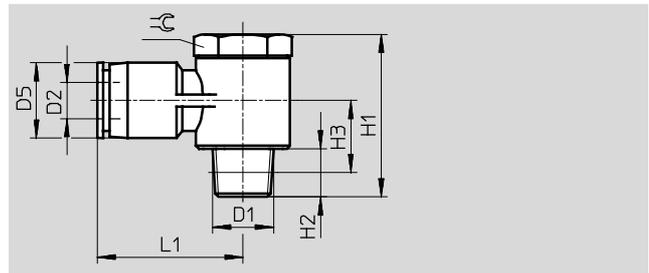

Abmessungen und Bestellangaben												
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5	H1	H2	H3	L1	≈G	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø						[g]			
Metrisches Gewinde												
M5	1,6	6	12,5	17,7	3,5	10,9	23,1	8	8,2	190666	QSLV-M-5-6	10
R-Gewinde												
R <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	2,4	4	10	27	8	12	22,5	14	20	153086	QSLV- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4	10
										130749	QSLV- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4-100	100
	3,7	6	12,5	27	8	12	24	14	35,5	153087	QSLV- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6	10
										130750	QSLV- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6-100	100
R <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	4,4	8	14,5	27	8	12	26	14	37	153089	QSLV- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8	10
										130751	QSLV- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8-50	50
R <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	3,8	6	12,5	31,5	11	13,5	27	17	32,5	153088	QSLV- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6	10
										130752	QSLV- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6-100	100
	5	8	14,5	31,5	11	13,5	28,5	17	59,5	153090	QSLV- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8	10
										130753	QSLV- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8-50	50
R <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	5,4	10	17,5	31,5	11	14,5	30,5	17	62,5	153092	QSLV- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10	10
										130754	QSLV- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10-50	50
R <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	5,2	8	14,5	36	12	15,5	30,5	21	54,5	153091	QSLV- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8	10
	6,3	10	17,5	36	12	15,5	33	21	66	153093	QSLV- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10	10
	7,1	12	21	36	12	17	35	21	97,5	153094	QSLV- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12	10
R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	8	12	21	40,5	15	16,5	38	24	100	153095	QSLV- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12	1
	8,9	16	25	48,5	15	22	36,5	24	115	153096	QSLV- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -16	1

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

## L-Steckverschraubung QSLV


360° schwenkbar

Außengewinde

mit Außensechskant



G-Gewinde

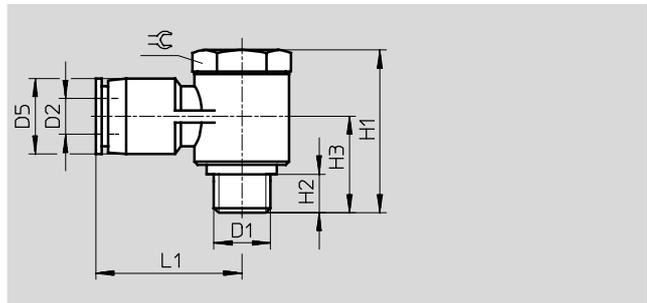

Abmessungen und Bestellangaben												
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5	H1	H2	H3	L1	≈C	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø						[g]			
G-Gewinde												
G <sup>1/8</sup>	2,3	4	10	23,7	5,1	13,8	23,4	14	22	<b>186137</b>	<b>QSLV-G<sup>1/8</sup>-4</b>	<b>10</b>
										<b>132060</b>	<b>QSLV-G<sup>1/8</sup>-4-100</b>	<b>100</b>
	3,5	6	12,4	23,7	5,1	14,1	25,5	14	23	<b>186138</b>	<b>QSLV-G<sup>1/8</sup>-6</b>	<b>10</b>
										<b>132061</b>	<b>QSLV-G<sup>1/8</sup>-6-100</b>	<b>100</b>
	4	8	14,4	23,7	5,1	15,1	28,4	14	25	<b>186140</b>	<b>QSLV-G<sup>1/8</sup>-8</b>	<b>10</b>
										<b>132062</b>	<b>QSLV-G<sup>1/8</sup>-8-50</b>	<b>50</b>
G <sup>1/4</sup>	3,7	6	12,4	28,6	5,6	16	29	19	44	<b>186139</b>	<b>QSLV-G<sup>1/4</sup>-6</b>	<b>10</b>
										<b>132063</b>	<b>QSLV-G<sup>1/4</sup>-6-100</b>	<b>100</b>
	4,9	8	14,4	28,6	5,6	16	28,9	19	45	<b>186141</b>	<b>QSLV-G<sup>1/4</sup>-8</b>	<b>10</b>
										<b>132064</b>	<b>QSLV-G<sup>1/4</sup>-8-50</b>	<b>50</b>
	5,3	10	17,6	28,6	5,6	17,3	31,2	19	48	<b>186143</b>	<b>QSLV-G<sup>1/4</sup>-10</b>	<b>10</b>
										<b>132065</b>	<b>QSLV-G<sup>1/4</sup>-10-50</b>	<b>50</b>
G <sup>3/8</sup>	5,4	8	14,4	33,1	6,6	19,2	31	24	71	<b>186142</b>	<b>QSLV-G<sup>3/8</sup>-8</b>	<b>10</b>
	6,4	10	17,6	33,1	6,6	19,2	33,6	24	74	<b>186144</b>	<b>QSLV-G<sup>3/8</sup>-10</b>	<b>10</b>
	6,4	12	21	33,1	6,6	20,9	36,4	24	77	<b>186145</b>	<b>QSLV-G<sup>3/8</sup>-12</b>	<b>10</b>
G <sup>1/2</sup>	7	12	21	34	7,6	21,9	37,9	27	99	<b>186146</b>	<b>QSLV-G<sup>1/2</sup>-12</b>	<b>1</b>
	8,1	16	25	43,1	7,6	24,8	38,1	27	115	<b>186147</b>	<b>QSLV-G<sup>1/2</sup>-16</b>	<b>1</b>


\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

FESTO

## L-Steckverbindung QSL

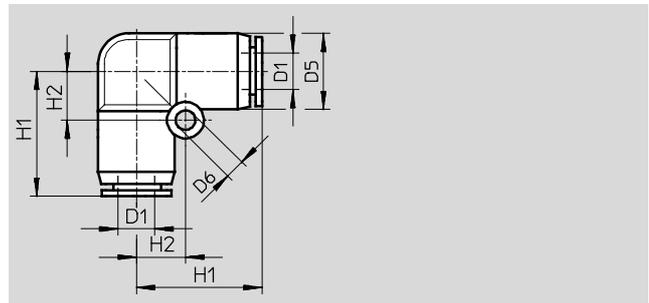

Abmessungen und Bestellangaben									
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	2,3	10	-	17	-	5	153070	QSL-4	10
							130740	QSL-4-100	100
6	3,6	12,5	3,2	20,5	8	7,5	153071	QSL-6	10
							130741	QSL-6-100	100
8	4,6	15	4,2	22	10	10	153072	QSL-8	10
							130742	QSL-8-50	50
10	6,2	17,5	4,2	26	12	17	153073	QSL-10	10
							130743	QSL-10-50	50
12	7,7	21	4,2	29	14	24,5	153074	QSL-12	10
							130744	QSL-12-20	20
16	10,8	25	4,2	33	12	30	153075	QSL-16	1



\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

FESTO

## L-Steckverbindung QSL-...H mit Stechhülse

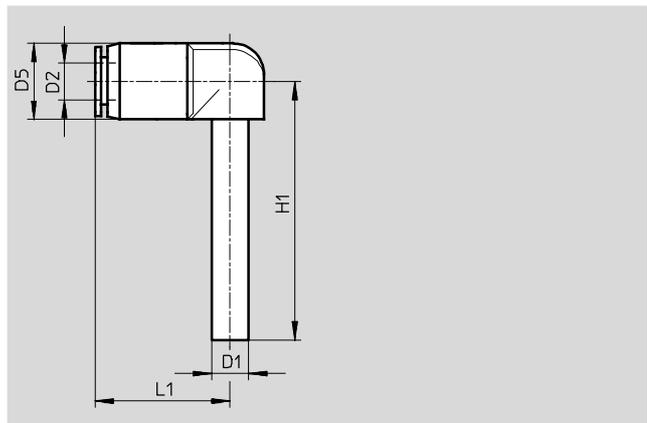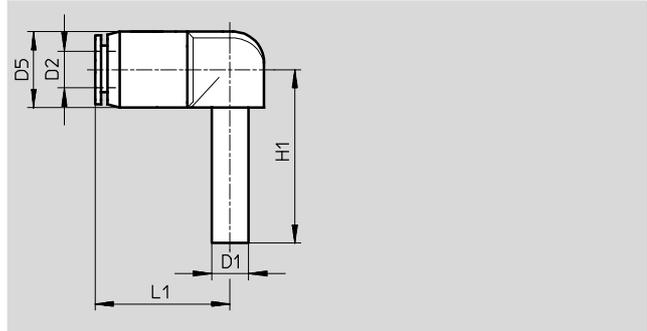

Abmessungen und Bestellangaben									
Steck- hülsen-Ø D1	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5 Ø	H1	L1	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	2	4	10	25	16,8	2,7	153056	QSL-4H	10
							130745	QSL-4H-100	100
6	3,2	6	12,5	28,5	19,8	3,9	153057	QSL-6H	10
							130746	QSL-6H-100	100
8	4,7	8	14,5	30,7	21,8	5,7	153058	QSL-8H	10
							130747	QSL-8H-50	50
10	5,7	10	17,5	33,7	24,9	9,6	153059	QSL-10H	10
							130748	QSL-10H-50	50
12	6,8	12	21	39	28,9	15	153060	QSL-12H	10
reduzierend									
6	2,4	4	12,5	28,5	17,7	3,6	153061	QSL-6H-4	10
8	3,5	6	14,5	30,7	21,9	5,2	153062	QSL-8H-6	10
10	4,9	8	17,5	33,7	24,6	8	153063	QSL-10H-8	10
12	6,1	10	21	39	28,7	14	153064	QSL-12H-10	10
lange Stechhülse									
4	2	4	10	36	16,8	2,8	153065	QSL-4HL	10
6	3,1	6	12,5	42	19,8	4,2	153066	QSL-6HL	10
8	4,5	8	14,5	46,7	21,8	6,2	153067	QSL-8HL	10
10	5,6	10	17,5	51,7	24,9	11	153068	QSL-10HL	10
12	6,7	12	21	59,5	28,95	16	153069	QSL-12HL	10

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS, Quick Star


Datenblatt

## T-Steckverschraubung QST

360° schwenkbar  
Außengewinde  
mit Außensechskant



R-Gewinde

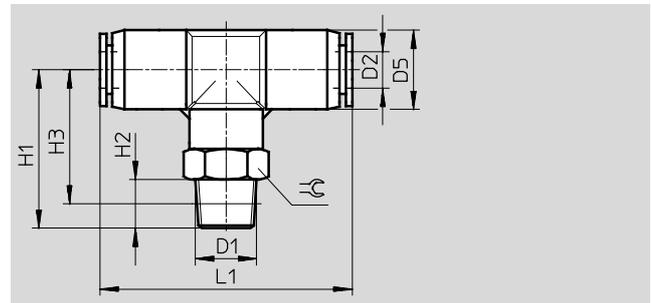

Abmessungen und Bestellangaben												
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5	H1	H2	H3	L1	⌀	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø						[g]			
R-Gewinde												
R <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	4,1	4	10	23,5	8	19,5	34	10	14	153106	QST- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4	10
										130793	QST- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4-100	100
	4,7	6	13	26	8	22	41	12	17,5	153107	QST- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6	10
										130794	QST- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6-100	100
	5,4	8	15	26,5	8	22,5	45	14	22,5	153109	QST- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8	10
										130795	QST- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8-50	50
	5,6	10	17,5	33	8	29,1	50,4	17	38,5	190667	QST- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -10	10
R <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	2,3	4	10	26,3	11	20,3	33,8	14	24	190668	QST- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -4	10
	5,7	6	13	29	11	23	41	14	25,5	153108	QST- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6	10
										130796	QST- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6-100	100
	6	8	15	29,5	11	23,5	45	14	28	153110	QST- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8	10
										130797	QST- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8-50	50
	7,3	10	17,5	36	11	30	51	17	41,5	153112	QST- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10	10
										130798	QST- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10-50	50
	6,2	12	21	38	11	32	56,8	21	61,5	190669	QST- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -12	10
R <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	3,6	6	13	30,8	12	24,4	40,2	17	38,5	190670	QST- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -6	10
	7,2	8	15	31,5	12	25	45	17	41	153111	QST- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8	10
										130799	QST- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8-50	50
	8	10	17,5	37	12	30,5	51	17	50,5	153113	QST- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10	10
										130800	QST- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10-20	20
	8,8	12	21	39	12	32,5	56	21	61,5	153114	QST- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12	10
										130801	QST- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12-20	20
	10,1	16	25	47	11	40,7	67	22	89	164959	QST- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -16	1
R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	6,2	10	17,5	40	15	31,9	50,4	21	72,5	190672	QST- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -10	1
	9,9	12	21	42	15	34	56	21	77	153115	QST- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12	1
	10,8	16	25	51	15	42,9	67	22	93	153116	QST- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -16	1

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt


FESTO

## T-Steckverschraubung QST

360° schwenkbar

Außengewinde

mit Außensechskant

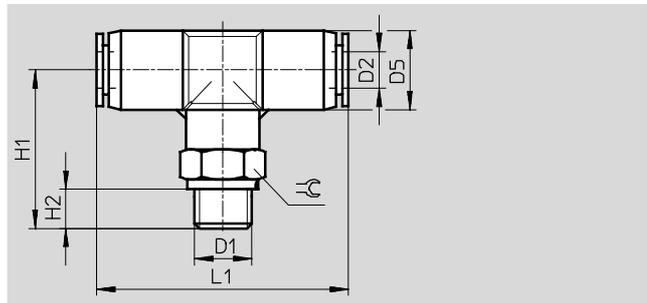

Abmessungen und Bestellangaben											
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5	H1	H2	L1	⌀	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø					[g]			
G-Gewinde mit Dichtring											
G $\frac{1}{8}$	2,3	4	10	23,3	5,1	33,8	13	16	<b>186157</b>	<b>QST-G<math>\frac{1}{8}</math>-4</b>	<b>10</b>
									<b>132066</b>	<b>QST-G<math>\frac{1}{8}</math>-4-100</b>	<b>100</b>
	3,6	6	13	25	5,1	40,3	13	18	<b>186158</b>	<b>QST-G<math>\frac{1}{8}</math>-6</b>	<b>10</b>
									<b>132067</b>	<b>QST-G<math>\frac{1}{8}</math>-6-100</b>	<b>100</b>
	4,6	8	15	25,3	5,1	44,8	14	22	<b>186160</b>	<b>QST-G<math>\frac{1}{8}</math>-8</b>	<b>10</b>
									<b>132068</b>	<b>QST-G<math>\frac{1}{8}</math>-8-50</b>	<b>50</b>
G $\frac{1}{4}$	3,6	6	13	26,5	5,6	40,3	17	27	<b>186159</b>	<b>QST-G<math>\frac{1}{4}</math>-6</b>	<b>10</b>
									<b>132069</b>	<b>QST-G<math>\frac{1}{4}</math>-6-100</b>	<b>100</b>
	4,6	8	15	26,8	5,6	44,8	17	31	<b>186161</b>	<b>QST-G<math>\frac{1}{4}</math>-8</b>	<b>10</b>
									<b>132070</b>	<b>QST-G<math>\frac{1}{4}</math>-8-50</b>	<b>50</b>
	6,2	10	17,5	32,5	5,6	50,4	17	39	<b>186163</b>	<b>QST-G<math>\frac{1}{4}</math>-10</b>	<b>10</b>
									<b>132071</b>	<b>QST-G<math>\frac{1}{4}</math>-10-50</b>	<b>50</b>
8,0	12	21	34,5	5,6	56,8	21	58	<b>132597</b>	<b>QST-G<math>\frac{1}{4}</math>-12</b>	<b>10</b>	
G $\frac{3}{8}$	4,6	8	15	28,3	6,6	44,8	19	44	<b>186162</b>	<b>QST-G<math>\frac{3}{8}</math>-8</b>	<b>10</b>
									<b>132072</b>	<b>QST-G<math>\frac{3}{8}</math>-8-50</b>	<b>50</b>
	6,2	10	17,5	34	6,6	50,4	19	49	<b>186164</b>	<b>QST-G<math>\frac{3}{8}</math>-10</b>	<b>10</b>
									<b>132073</b>	<b>QST-G<math>\frac{3}{8}</math>-10-20</b>	<b>20</b>
	7,7	12	21	36	6,6	56,8	21	56	<b>186165</b>	<b>QST-G<math>\frac{3}{8}</math>-12</b>	<b>10</b>
									<b>132074</b>	<b>QST-G<math>\frac{3}{8}</math>-12-20</b>	<b>20</b>
10,1	16	25	45	6,6	66,2	24	91	<b>186349</b>	<b>QST-G<math>\frac{3}{8}</math>-16</b>	<b>1</b>	
G $\frac{1}{2}$	7,7	12	21	39	7,6	56,8	24	81	<b>186166</b>	<b>QST-G<math>\frac{1}{2}</math>-12</b>	<b>1</b>
		10,8	16	25	46	7,6	66,2	24	90	<b>186167</b>	<b>QST-G<math>\frac{1}{2}</math>-16</b>


\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

FESTO

## T-Steckverbindung QST

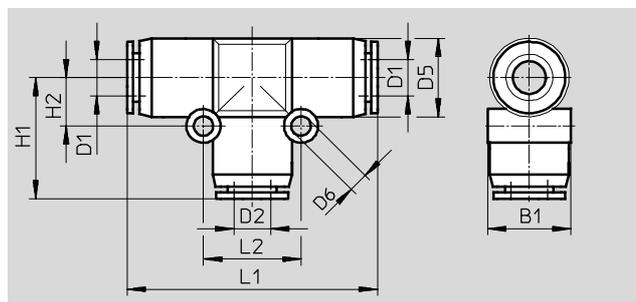

Abmessungen und Bestellangaben													
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5 Ø	D6 Ø	B1	H1	H2	L1	L2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	2,6	4	10	-	-	17	-	34	-	7	153128	QST-4	10
											130802	QST-4-100	100
6	4	6	13	3,2	-	20	8	40	16	10,5	153129	QST-6	10
											130803	QST-6-100	100
8	5	8	15	3,2	-	22	9	44	18	15,5	153130	QST-8	10
											130804	QST-8-50	50
10	6,7	10	18	4,2	-	25,5	12	51	24	25,5	153131	QST-10	10
											130805	QST-10-50	50
12	8,7	12	21,5	4,2	-	28	14	56	28	36	153132	QST-12	10
											130806	QST-12-20	20
16	10,7	16	25,5	4,2	-	33	12	66	24	43,5	153133	QST-16	1
reduzierend													
6	2,3	4	13	3,2	13	19,5	8	40,1	16	11	153134	QST-6-4	10
											130820	QST-6-4-100	100
8	2,3	4	14,5	3,2	15,1	21,7	9	44,4	18	14	130613	QST-8-4	10
											153135	QST-8-6	10
8	3,5	6	14,5	3,2	15,1	22,3	9	44,4	18	14	130821	QST-8-6-50	50
10	3,7	6	17,5	4,2	18,2	25	12	50,4	24	22	130614	QST-10-6	10
											153136	QST-10-8	10
10	4,9	8	17,5	4,2	18,2	24,9	12	50,4	24	23	130822	QST-10-8-50	50
12	5,1	8	21	4,2	21,7	27,7	14	56,8	28	32	130615	QST-12-8	10
											153137	QST-12-10	10
12	6,1	10	21	4,2	21,7	28	14	56,8	28	34	130823	QST-12-10-20	20
16	7,6	12	25	4,2	25,7	33,2	12	66,2	24	45	130616	QST-16-12	1

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt


## T-Steckverschraubung QSTF

360° schwenkbar


mit Innen- und Außengewinde



R-Gewinde

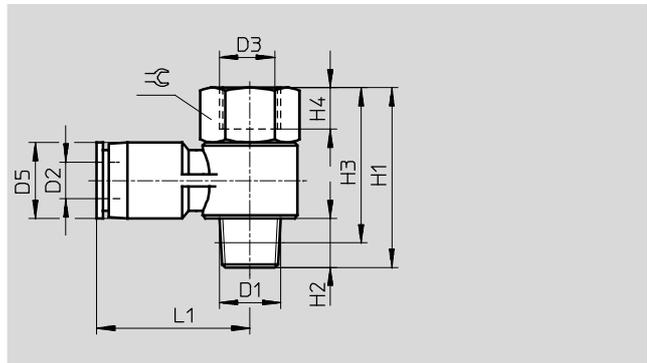

G-Gewinde

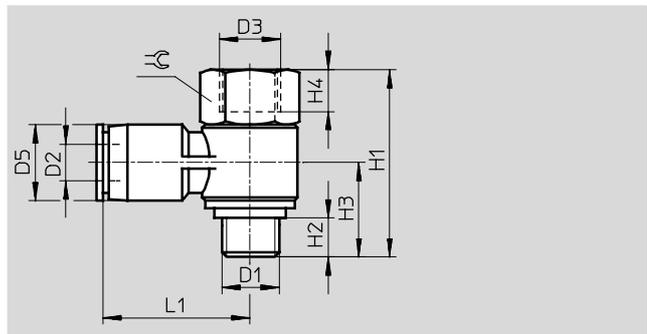

Abmessungen und Bestellangaben														
Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D3 Ø	D5 Ø	H1	H2	H3	H4	L1	⌀	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2									[g]			
<b>R-Gewinde</b>														
R $\frac{1}{8}$	2,5	4	G $\frac{1}{8}$	10	32,5	8	28,5	7	22,2	14	22	<b>153182</b>	<b>QSTF-<math>\frac{1}{8}</math>-4-B</b>	<b>1</b>
	3,3	6	G $\frac{1}{8}$	12,5	32,5	8	28,5	7	24,2	14	23	<b>153183</b>	<b>QSTF-<math>\frac{1}{8}</math>-6-B</b>	<b>1</b>
	3,6	8	G $\frac{1}{8}$	14,5	32,5	8	28,5	7	26,2	14	25	<b>153185</b>	<b>QSTF-<math>\frac{1}{8}</math>-8-B</b>	<b>1</b>
R $\frac{1}{4}$	3,6	6	G $\frac{1}{4}$	12,5	38,5	11	32,5	9	26,8	17	37	<b>153184</b>	<b>QSTF-<math>\frac{1}{4}</math>-6-B</b>	<b>1</b>
	4,4	8	G $\frac{1}{4}$	14,5	38,5	11	32,5	9	28,2	17	39	<b>153186</b>	<b>QSTF-<math>\frac{1}{4}</math>-8-B</b>	<b>1</b>
	4,4	10	G $\frac{1}{4}$	18	38,5	11	32,5	9	30,5	17	42	<b>153188</b>	<b>QSTF-<math>\frac{1}{4}</math>-10-B</b>	<b>1</b>
R $\frac{3}{8}$	4,9	8	G $\frac{3}{8}$	14,5	44,5	12	38,2	11	30,2	21	61	<b>153187</b>	<b>QSTF-<math>\frac{3}{8}</math>-8-B</b>	<b>1</b>
	5,6	10	G $\frac{3}{8}$	18	44,5	12	38,2	11	32,5	21	64	<b>153189</b>	<b>QSTF-<math>\frac{3}{8}</math>-10-B</b>	<b>1</b>
	6	12	G $\frac{3}{8}$	21	44,5	12	38,2	11	35,2	21	67	<b>153190</b>	<b>QSTF-<math>\frac{3}{8}</math>-12-B</b>	<b>1</b>
R $\frac{1}{2}$	7,4	12	G $\frac{1}{2}$	21	52,2	13	44	14	38,2	24	101	<b>153191</b>	<b>QSTF-<math>\frac{1}{2}</math>-12-B</b>	<b>1</b>
<b>G-Gewinde mit Dichtring</b>														
G $\frac{1}{8}$	2,4	4	G $\frac{1}{8}$	10	26	5,1	13,8	7	23,4	14	20	<b>186199</b>	<b>QSTF-G-<math>\frac{1}{8}</math>-4</b>	<b>1</b>
	3,2	6	G $\frac{1}{8}$	12,4	26	5,1	14,1	7	25,5	14	21	<b>186200</b>	<b>QSTF-G-<math>\frac{1}{8}</math>-6</b>	<b>1</b>
	3,7	8	G $\frac{1}{8}$	14,4	26	5,1	15,1	7	28,4	14	23	<b>186202</b>	<b>QSTF-G-<math>\frac{1}{8}</math>-8</b>	<b>1</b>
G $\frac{1}{4}$	3,7	6	G $\frac{1}{4}$	12,4	33,2	5,6	16	9	29	19	43	<b>186201</b>	<b>QSTF-G-<math>\frac{1}{4}</math>-6</b>	<b>1</b>
	4,4	8	G $\frac{1}{4}$	14,4	33,2	5,6	16	9	28,9	19	44	<b>186203</b>	<b>QSTF-G-<math>\frac{1}{4}</math>-8</b>	<b>1</b>
	4,9	10	G $\frac{1}{4}$	17,6	33,2	5,6	17,3	9	31,2	19	47	<b>186205</b>	<b>QSTF-G-<math>\frac{1}{4}</math>-10</b>	<b>1</b>
G $\frac{3}{8}$	4,9	8	G $\frac{3}{8}$	14,4	38,1	6,6	19,2	10,5	31	24	71	<b>186204</b>	<b>QSTF-G-<math>\frac{3}{8}</math>-8</b>	<b>1</b>
	5,8	10	G $\frac{3}{8}$	17,6	38,1	6,6	19,2	10,5	33,6	24	74	<b>186206</b>	<b>QSTF-G-<math>\frac{3}{8}</math>-10</b>	<b>1</b>
	6	12	G $\frac{3}{8}$	21	38,1	6,6	20,9	10,5	36,4	24	77	<b>186207</b>	<b>QSTF-G-<math>\frac{3}{8}</math>-12</b>	<b>1</b>
G $\frac{1}{2}$	7	12	G $\frac{1}{2}$	21	42,8	7,6	21,9	13	37,9	27	99	<b>186208</b>	<b>QSTF-G-<math>\frac{1}{2}</math>-12</b>	<b>1</b>

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS, Quick Star


Datenblatt

## T-Steckverschraubung QSTL

360° schwenkbar  
 Außengewinde  
 mit Außensechskant



R-Gewinde

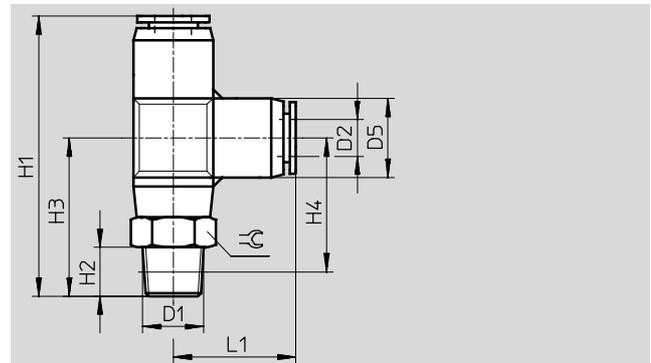

Abmessungen und Bestellangaben													
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	H1	H2	H3	H4	L1	⊕	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2											
R-Gewinde													
R <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	2,6	4	10	41,5	8	24,5	20,5	17	10	14,5	153117	QSTL- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4	10
											130824	QSTL- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4-100	100
	4	6	13	46	8	26	22	20	12	17	153118	QSTL- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6	10
												130825	QSTL- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6-100
	5	8	15	50,5	8	28,5	24	22	14	22,5	153120	QSTL- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8	10
											130826	QSTL- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8-50	50
R <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	4	6	13	49	11	29	23	20	14	26	153119	QSTL- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6	10
											130827	QSTL- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6-100	100
	5	8	15	53,5	11	31,5	25	22	14	28,5	153121	QSTL- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8	10
											130828	QSTL- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8-50	50
	6,7	10	17,5	61,5	11	36	30	25,5	17	41,5	153123	QSTL- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10	10
											130829	QSTL- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10-50	50
R <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	5	8	15	55	12	33	26,5	22	17	41	153122	QSTL- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8	10
	6,7	10	17,5	62,5	12	37	30,5	25,5	17	50,5	153124	QSTL- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10	10
	8,7	12	21	67	12	39	32,5	28	21	62,5	153125	QSTL- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12	10
R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	8,7	12	21	70	15	42	34	28	21	77,5	153126	QSTL- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12	1
	10,9	16	25	84,1	15	51	42,9	33,1	22	93	153127	QSTL- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -16	1

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

## T-Steckverschraubung QSTL


360° schwenkbar

Außengewinde

mit Außensechskant



G-Gewinde

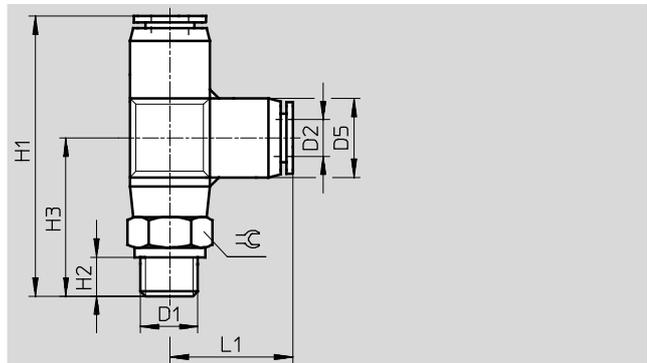

Abmessungen und Bestellangaben													
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	≅	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*	
D1	[mm]	D2											
G-Gewinde mit Dichtring													
G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	2,6	4	10	40,2	5,1	23,3	16,9	13	16	186168	QSTL-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4	10	
										132075	QSTL-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4-100	100	
	4	6	13	45,2	5,1	25	20,2	13	18	186169	QSTL-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6	10	
											132076	QSTL-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6-100	100
	5	8	15	49,4	5,1	27,2	22,2	14	23	186171	QSTL-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8	10	
											132077	QSTL-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8-50	50
G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	4	6	13	46,7	5,6	26,5	20,2	17	27	186170	QSTL-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6	10	
										132078	QSTL-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6-100	100	
	5	8	15	50,9	5,6	28,7	22,2	17	31	186172	QSTL-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8	10	
											132079	QSTL-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8-50	50
	6,7	10	17,5	57,7	5,6	32,5	25,2	17	39	186174	QSTL-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10	10	
											132080	QSTL-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10-50	50
G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	5	8	15	52,4	6,6	30,2	22,2	19	44	186173	QSTL-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8	10	
	6,7	10	17,5	59,2	6,6	34	25,2	19	49	186175	QSTL-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10	10	
	8,7	12	21	64,6	6,6	36,2	28,2	21	56	186176	QSTL-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12	10	
G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	8,7	12	21	67,6	7,6	39,2	28,2	24	81	186177	QSTL-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12	1	
	10,9	16	25	79,1	7,6	46	33,1	24	90	186178	QSTL-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -16	1	


\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

## Steckverschraubung QSW

360° schwenkbar  
Außengewinde

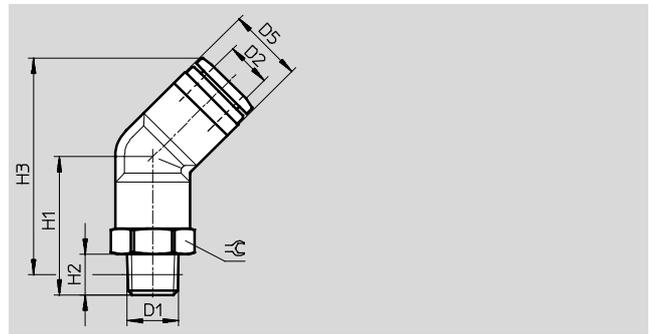


Abmessungen und Bestellangaben											
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5	H1	H2	H3	⌀	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2						[g]			
R-Gewinde											
R $\frac{1}{8}$	2,5	4	8	14,8	8	23	10	6,1	130596	QSW- $\frac{1}{8}$ -4	10
	3,3	6	10,5	16,4	8	25,3	10	6,8	130597	QSW- $\frac{1}{8}$ -6	10
	5,3	8	14,5	27	8	42,2	14	18	130598	QSW- $\frac{1}{8}$ -8	10
R $\frac{1}{4}$	3,3	6	10,5	21,4	11	28,2	14	17,9	130599	QSW- $\frac{1}{4}$ -6	10
	5,3	8	14,5	30	11	43,2	14	24	130600	QSW- $\frac{1}{4}$ -8	10
	7	10	17,5	34,2	11	50,6	17	34	130601	QSW- $\frac{1}{4}$ -10	10
R $\frac{3}{8}$	7	10	17,5	35,2	12	51,3	17	42	130602	QSW- $\frac{3}{8}$ -10	10
	7,5	12	21	39	12	60	21	66	130603	QSW- $\frac{3}{8}$ -12	10
R $\frac{1}{2}$	7,5	12	21	42	15	61,2	21	80	130604	QSW- $\frac{1}{2}$ -12	1
	10,7	16	25	47	15	67,6	22	78	130605	QSW- $\frac{1}{2}$ -16	1

\* Packungseinheit in Stück

## Steckverbindung QSW-...HL

mit Steckhülse

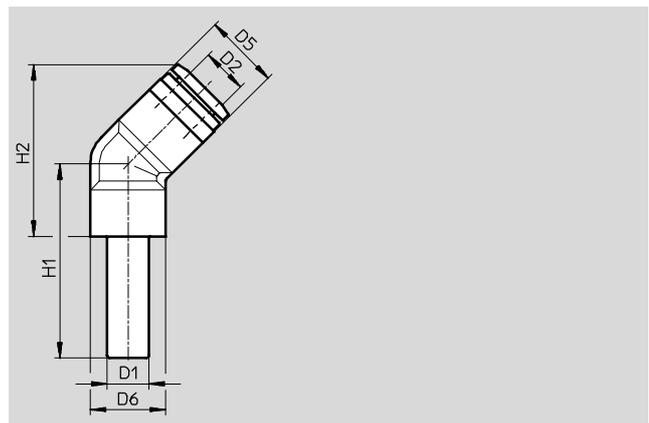

Abmessungen und Bestellangaben											
Steck- hülse-Ø	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5	D6	H1	H2	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*	
D1	[mm]	D2					[g]				
4	2	4	8	8	21,8	15	1,4	130617	QSW-4HL	10	
6	2,7	6	10,5	8	24,6	17,3	2,1	130618	QSW-6HL	10	
8	5	8	14,5	10	28,5	25,7	5,8	130619	QSW-8HL	10	
10	6,3	10	17,5	11	31,5	30,5	9,5	130620	QSW-10HL	10	
12	6,9	12	21	14	35,5	36,3	14,5	130621	QSW-12HL	10	


\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

FESTO

## X-Steckverbindung QSX

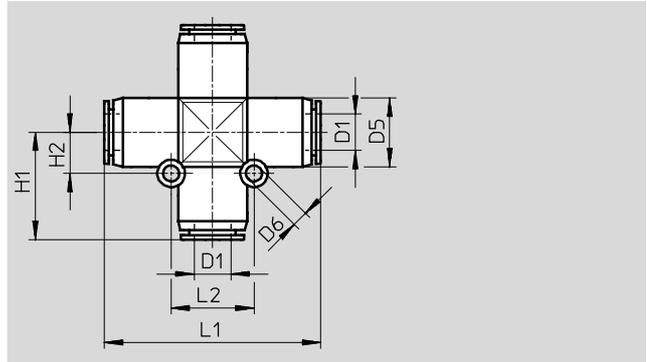

Abmessungen und Bestellangaben											
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	L1	L2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
8	4,7	15	3,5	23,5	9	47	18	20	153285	QSX-8	10
10	6,1	17,5	4,5	27,5	11	55	22	32	153286	QSX-10	10
12	7,5	21	4,5	31	12	62	24	46	153287	QSX-12	10

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS, Quick Star


Datenblatt

## Y-Steckverschraubung QSY


360° schwenkbar  
Außengewinde  
mit Außensechskant



M-Gewinde

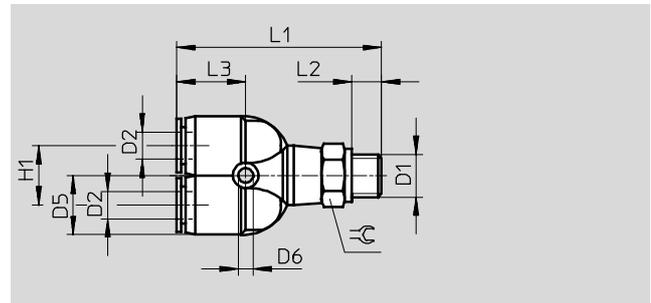

R-Gewinde

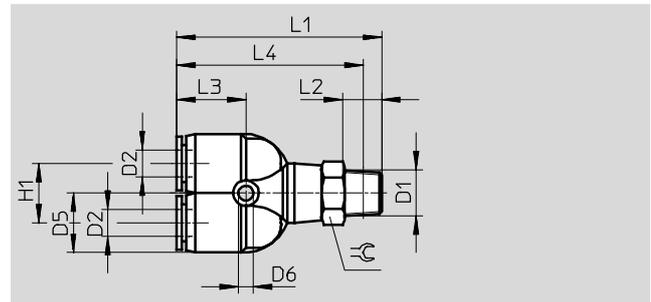

Abmessungen und Bestellangaben														
Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5	D6	H1	L1	L2	L3	L4	⌀	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø	Ø							[g]			
<b>Metrisches Gewinde mit Dichtring</b>														
M5	1,4	4	10	3,4	11	38,1	3,5	14,1	-	10	12	190673	QSY-M5-4	10
	1,4	6	12,5	3,2	12	41,9	3,5	15,8	-	12	16	190674	QSY-M5-6	10
<b>R-Gewinde</b>														
R <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	2,3	4	10	3,4	11	41	8	14,5	38	10	15	153138	QSY- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4	10
	3,6	6	13	3,2	12	44,5	8	16	40,5	12	18	153139	QSY- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6	10
	4,6	8	15	3,2	14	49	8	17,5	45	14	23,5	153141	QSY- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8	10
R <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	2,3	4	10	3,4	11	43,6	11	14,1	37,6	14	23	190675	QSY- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -4	10
	3,6	6	13	3,2	12	47,5	11	16	41,5	14	25	153140	QSY- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6	10
	4,6	8	15	3,2	14	52	11	17,5	46	14	29,5	153142	QSY- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8	10
	6,2	10	18	4,5	18	58,5	11	20	52,5	17	43	153144	QSY- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10	10
R <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	4,6	8	15	3,2	14	53,5	12	17,5	47	17	42,5	153143	QSY- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8	10
	6,2	10	18	4,5	18	59,5	12	20	53	17	51,5	153145	QSY- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10	10
	6,9	12	21	4,5	20	64,5	12	22,5	58	21	64,5	153146	QSY- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12	10
R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	6,9	12	21	4,5	20	67,5	15	22,5	59,5	21	79,5	153147	QSY- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12	10

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

## Y-Steckverschraubung QSY


360° schwenkbar

Außengewinde

mit Außensechskant



G-Gewinde

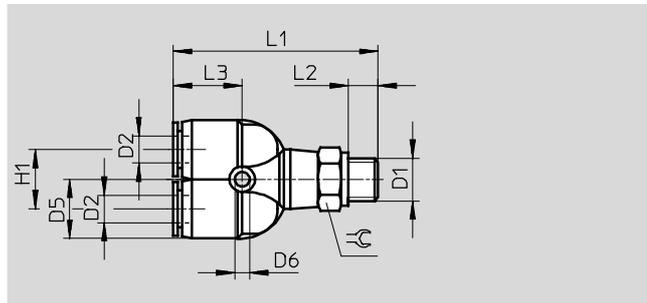

Abmessungen und Bestellangaben													
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5	D6	H1	L1	L2	L3	⌀	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø	Ø						[g]			
G-Gewinde mit Dichtring													
G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	2,3	4	10	3,4	11	40,6	5,1	14,1	13	17	<b>186179</b>	<b>QSY-G<sup>1</sup>/<sub>8</sub>-4</b>	<b>10</b>
	3,6	6	12,5	3,2	12	43,4	5,1	15,8	13	18	<b>186180</b>	<b>QSY-G<sup>1</sup>/<sub>8</sub>-6</b>	<b>10</b>
	4,6	8	14,5	3,2	14	47,7	5,1	17,2	14	23	<b>186182</b>	<b>QSY-G<sup>1</sup>/<sub>8</sub>-8</b>	<b>10</b>
G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	3,6	6	12,5	3,2	12	44,9	5,6	15,8	17	28	<b>186181</b>	<b>QSY-G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-6</b>	<b>10</b>
	4,6	8	14,5	3,2	14	49,2	5,6	17,2	17	31	<b>186183</b>	<b>QSY-G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-8</b>	<b>10</b>
	6,2	10	18	4,5	18	54,8	5,6	19,5	17	41	<b>186185</b>	<b>QSY-G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-10</b>	<b>10</b>
G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	4,6	8	14,5	3,2	14	50,7	6,6	17,2	19	44	<b>186184</b>	<b>QSY-G<sup>3</sup>/<sub>8</sub>-8</b>	<b>10</b>
	6,2	10	18	4,5	18	56,3	6,6	19,5	19	51	<b>186186</b>	<b>QSY-G<sup>3</sup>/<sub>8</sub>-10</b>	<b>10</b>
	6,9	12	21	4,2	20	61,5	6,6	22,2	21	58	<b>186187</b>	<b>QSY-G<sup>3</sup>/<sub>8</sub>-12</b>	<b>10</b>
G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	6,9	12	21	4,2	20	64,5	7,6	22,2	24	84	<b>186188</b>	<b>QSY-G<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-12</b>	<b>1</b>


\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt




## Y-Steckverbindung QSY

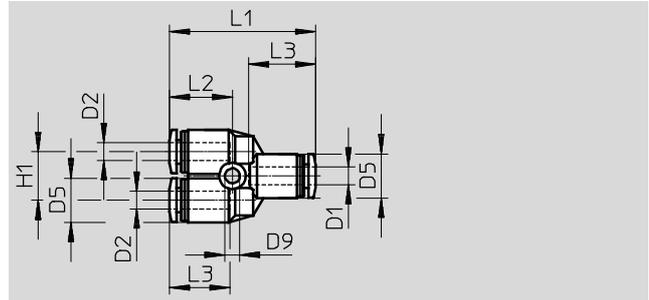

## 2 reduzierte Abgänge



reduzierend

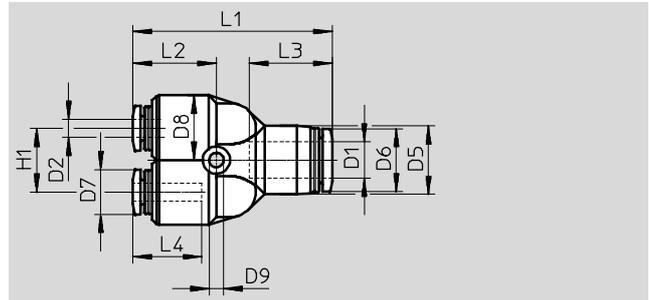

Abmessungen und Bestellangaben																
Schlauch-Außen-Ø	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5 Ø	D6 Ø	D7 Ø	D8 Ø	D9 Ø	H1	L1	L2	L3	L4	Ge- wicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2														
4	2,3	4	10	-	-	-	3,4	11	32,8	14,1	14,9	-	7,6	153148	QSY-4	10
														130807	QSY-4-100	100
6	3,6	6	13	-	-	-	3,4	12	37,7	15,8	17	-	11	153149	QSY-6	10
														130808	QSY-6-100	100
8	4,6	8	15	-	-	-	3,4	14	42,4	17,2	18,1	-	16	153150	QSY-8	10
														130809	QSY-8-50	50
10	5,9	10	18	-	-	-	4,5	18	48,4	19,5	20,7	-	26	153151	QSY-10	10
														130810	QSY-10-20	20
12	7	12	21,5	-	-	-	4,2	20	54,8	22,2	23,4	-	37	153152	QSY-12	10
														130811	QSY-12-20	20
16	8,5	16	25	-	-	-	4,5	24	62,2	22,1	24,1	-	45	130609	QSY-16	1
reduzierend																
6	2,3	4	13	11,8	9,9	12,5	3,4	12	37,2	15,2	17	14,9	11	153153	QSY-6-4	10
														130812	QSY-6-4-100	100
8	1,7	4	14,5	13,8	9,9	12,5	3,4	14	41,9	16,7	18,1	14,9	13	130610	QSY-8-4	10
														153154	QSY-8-6	10
10	3,3	6	17,5	16,8	11,8	14,5	4,5	18	48,2	21,3	20,2	17	19	130611	QSY-10-6	10
														153155	QSY-10-8	10
12	4,5	8	21	19,8	13,8	17,5	4,5	20	54,3	21,7	23,4	18,1	27	130612	QSY-12-8	10
														153156	QSY-12-10	10
16	7	12	25	23	19,8	25	4,5	24	62,3	22,2	24,1	23,4	48	190708	QSY-16-12	1


\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

FESTO

Y-Steckverbindung QSY-...H  
mit Steckhülse

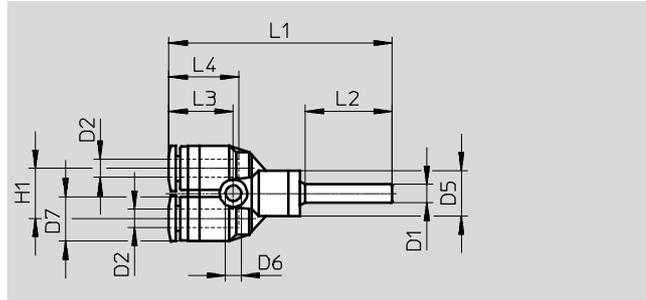

Abmessungen und Bestellangaben														
Steck- hülsen-Ø D1	Nenn- weite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5 Ø	D6 Ø	D7 Ø	H1	L1	L2	L3	L4	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	1,6	4	10	3,4	10	11	48,7	19	14,1	14,9	6,5	130628	QSY-4H	10
6	3,1	6	13	3,4	12,5	12	55,6	22	15,8	17	9,4	130629	QSY-6H	10
8	4,6	8	15	3,4	14,5	14	59,2	23,2	17,2	18,1	13	130630	QSY-8H	10
10	5,9	10	18	4,5	18	18	68,5	25	19,5	20,7	23	130631	QSY-10H	10
12	7,3	12	21,5	4,5	21	20	78,1	28,5	22,2	23,4	34	130632	QSY-12H	10
reduzierend														
6	2,3	4	10	3,4	10	11	50,9	22	14,1	14,9	6,8	130633	QSY-6H-4	10
8	3,6	6	13	3,4	12,5	12	56,5	23,2	15,8	17	9,5	130634	QSY-8H-6	10
10	4,6	8	15	3,4	14,5	14	62,7	25	17,2	18,1	15	130635	QSY-10H-8	10
12	5,9	10	18	4,5	18	18	69,8	28,5	19,5	20,7	23	130636	QSY-12H-10	10

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS, Quick Star


Datenblatt

## Y-Steckverschraubung QSYL


360° schwenkbar  
Außengewinde  
mit Außensechskant



R-Gewinde

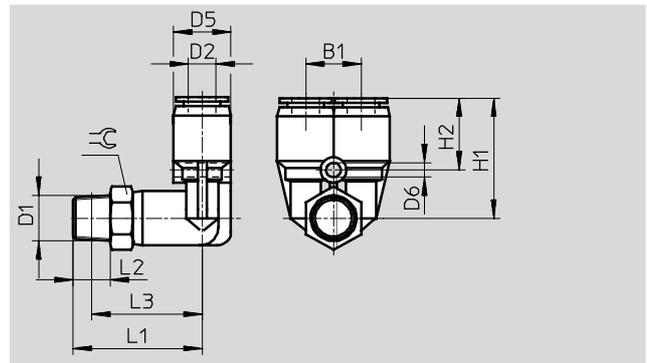

G-Gewinde

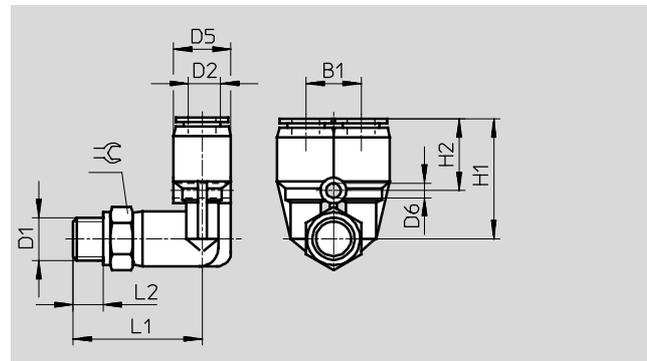

Abmessungen und Bestellangaben															
Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	B1	D5	D6	H1	H2	L1	L2	L3	≈	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2		Ø	Ø							[g]			
<b>R-Gewinde</b>															
R $\frac{1}{8}$	1,9	4	11	10	3,2	23	14,5	24,5	8	20,5	10	15,5	153172	QSYL- $\frac{1}{8}$ -4	1
	3	6	12	13	4,2	26,5	16	28	8	24	14	18,5	153173	QSYL- $\frac{1}{8}$ -6	1
	4,3	8	14	15	4,2	29,5	17	31	8	27	14	25	153175	QSYL- $\frac{1}{8}$ -8	1
R $\frac{1}{4}$	2,9	6	12	13	4,2	26,5	16	31	11	25	14	26,5	153174	QSYL- $\frac{1}{4}$ -6	1
	4,3	8	14	15	4,2	29,5	17	34	11	28	14	30,5	153176	QSYL- $\frac{1}{4}$ -8	1
	5,8	10	18	18	4,2	34	19	37	11	31	17	45	153178	QSYL- $\frac{1}{4}$ -10	1
R $\frac{3}{8}$	4,4	8	14	15	4,2	29,5	17	36	12	29,5	17	44	153177	QSYL- $\frac{3}{8}$ -8	1
	5,9	10	18	18	4,2	34	19	38	12	31,5	17	53,5	153179	QSYL- $\frac{3}{8}$ -10	1
	7,4	12	20	22	4,2	35,5	20,5	42	12	35,5	21	67	153180	QSYL- $\frac{3}{8}$ -12	1
R $\frac{1}{2}$	7,3	12	20	22	4,2	35,5	20,5	45	15	37	21	83	153181	QSYL- $\frac{1}{2}$ -12	1
<b>G-Gewinde mit Dichtring</b>															
G $\frac{1}{8}$	1,9	4	11	10	3,2	22,7	14,2	24,7	5,1	-	13	17	186189	QSYL-G $\frac{1}{8}$ -4	1
	3	6	12	12,5	4,2	26,2	15,5	27	5,1	-	13	19	186190	QSYL-G $\frac{1}{8}$ -6	1
	4,3	8	14	14,5	4,2	29,4	16,9	30	5,1	-	14	25	186192	QSYL-G $\frac{1}{8}$ -8	1
G $\frac{1}{4}$	2,9	6	12	12,5	4,2	26,2	15,5	28,5	5,6	-	17	29	186191	QSYL-G $\frac{1}{4}$ -6	1
	4,3	8	14	14,5	4,2	29,4	16,9	31,5	5,6	-	17	33	186193	QSYL-G $\frac{1}{4}$ -8	1
	5,8	10	18	17,5	4,2	33,5	18,5	33,5	5,6	-	17	43	186195	QSYL-G $\frac{1}{4}$ -10	1
G $\frac{3}{8}$	4,4	8	14	14,5	4,2	29,4	16,9	33	6,6	-	19	46	186194	QSYL-G $\frac{3}{8}$ -8	1
	5,9	10	18	17,5	4,2	33,5	18,5	35	6,6	-	19	53	186196	QSYL-G $\frac{3}{8}$ -10	1
	7,4	12	20	21	4,2	35,2	20,4	39,2	6,6	-	21	61	186197	QSYL-G $\frac{3}{8}$ -12	1
G $\frac{1}{2}$	7,3	12	20	21	4,2	35,2	20,4	42,2	7,6	-	24	87	186198	QSYL-G $\frac{1}{2}$ -12	1

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

FESTO

## Y-Steckverschraubung QSYLV


360° schwenkbar

Außengewinde


mit Außensechskant



R-Gewinde

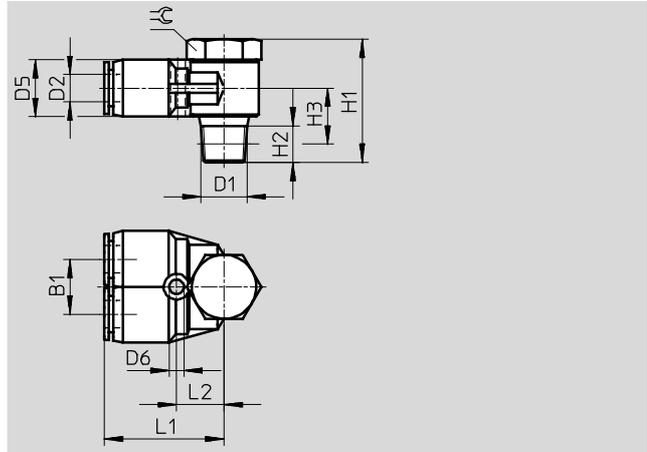

G-Gewinde

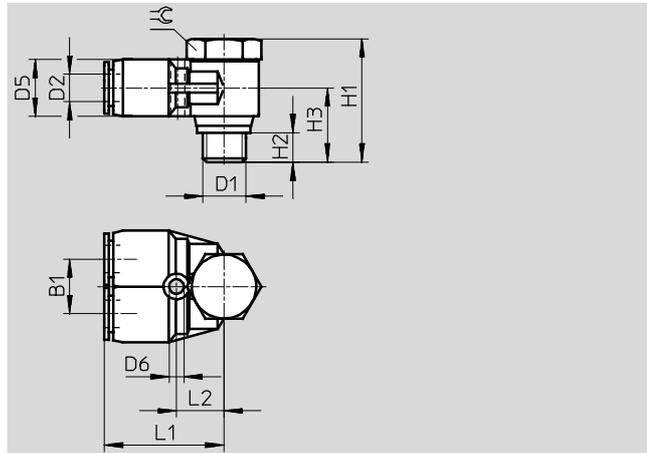

Abmessungen und Bestellangaben															
Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	B1	D5	D6	H1	H2	H3	L1	L2	≈	Gewicht/Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2		Ø	Ø							[g]			
<b>R-Gewinde</b>															
R $\frac{1}{8}$	3,3	6	12	12,5	3,2	27	8	11	26	10,5	14	24,5	<b>153192</b>	<b>QSYLV-<math>\frac{1}{8}</math>-6</b>	<b>1</b>
R $\frac{1}{4}$	4,4	8	14	14,5	3,2	31,5	11	12,5	29	12,5	17	41,5	<b>153193</b>	<b>QSYLV-<math>\frac{1}{4}</math>-8</b>	<b>1</b>
R $\frac{3}{8}$	5,7	10	17	17,5	4,2	36	12	14,5	33,5	15	21	69,5	<b>153194</b>	<b>QSYLV-<math>\frac{3}{8}</math>-10</b>	<b>1</b>
R $\frac{1}{2}$	7,1	12	20	21	4,2	40	15	17,5	37,5	17	24	102	<b>153195</b>	<b>QSYLV-<math>\frac{1}{2}</math>-12</b>	<b>1</b>
<b>G-Gewinde mit Dichtring</b>															
G $\frac{1}{8}$	3,5	6	12	12,4	3,2	26,2	5,1	15,2	27,5	12	17	31	<b>186209</b>	<b>QSYLV-G<math>\frac{1}{8}</math>-6</b>	<b>1</b>
G $\frac{1}{4}$	4,7	8	14	14,4	3,2	28,4	5,6	16,4	30,9	14	19	48	<b>186210</b>	<b>QSYLV-G<math>\frac{1}{4}</math>-8</b>	<b>1</b>
G $\frac{3}{8}$	5,2	10	17	17,6	4,2	33,4	6,6	19,4	34	15,5	21	73	<b>186211</b>	<b>QSYLV-G<math>\frac{3}{8}</math>-10</b>	<b>1</b>
G $\frac{1}{2}$	7	12	20	21	4,2	37,4	7,6	21,9	38,9	18,5	27	123	<b>186212</b>	<b>QSYLV-G<math>\frac{1}{2}</math>-12</b>	<b>1</b>

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt




## Y-Steckverschraubung QSYTF


Innen- und Außengewinde  
mit Außensechskant



R-Gewinde

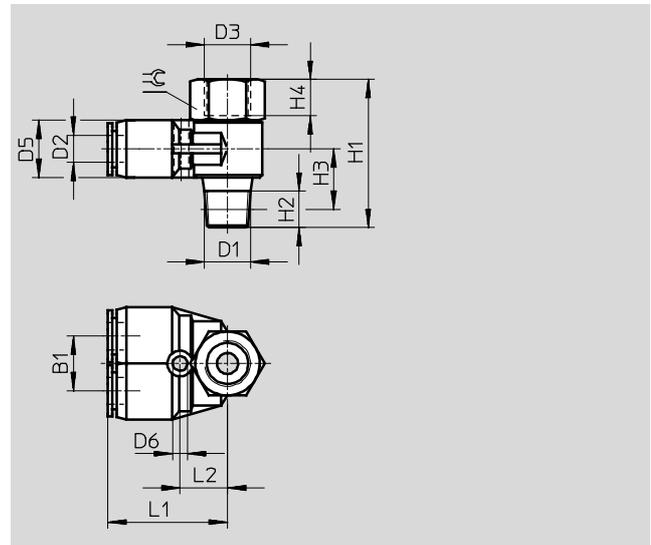

G-Gewinde

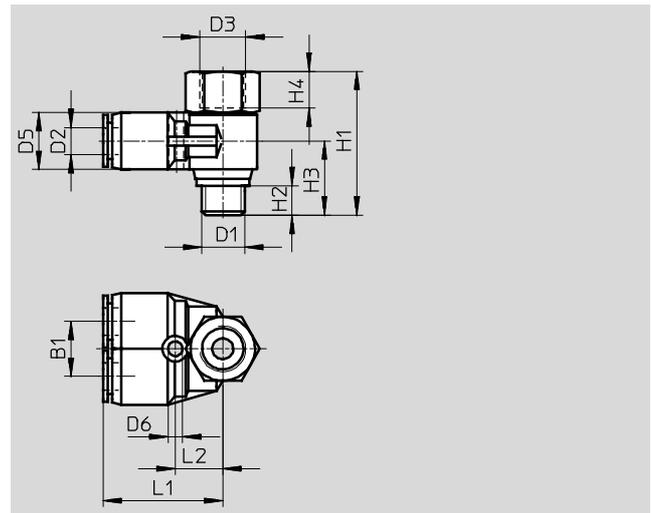

Abmessungen und Bestellangaben																	
Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	B1	D3 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	L1	L2	≈C	Ge- wicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE *
D1	[mm]	D2															
R-Gewinde und G-Gewinde innen																	
R <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	3,1	6	12	G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	12,4	3,5	32,5	8	12	7	26,2	10,7	14	27	153196	QSYTF- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6-B	1
R <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	4,3	8	14	G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	14,4	3,2	38,5	11	13,5	9	29,1	12,5	17	43	153197	QSYTF- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8-B	1
R <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	5,5	10	17	G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	17,6	4,2	44,5	12	15,7	11	33,5	15	21	72	153198	QSYTF- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10-B	1
R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	6,8	12	20	G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	21	4,2	52,2	13	16,5	14	37,4	17	24	109	153199	QSYTF- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12-B	1
G-Gewinde mit Dichtring																	
G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	3,1	6	12	G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	12,4	3,2	29,2	5,1	15,2	7	27,5	12	17	32	186213	QSYTF-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6	1
G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	4,3	8	14	G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	14,4	3,2	32,9	5,6	16,4	9	30,9	14	19	47	186214	QSYTF-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8	1
G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	5,5	10	17	G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	17,6	4,2	41,4	6,6	19,4	11	34	15,5	21	72	186215	QSYTF-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10	1
G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	6,8	12	20	G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	21	4,2	47,4	7,6	21,9	14	38,9	18,5	27	127	186216	QSYTF-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12	1



\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QSM-B, Quick Star, Mini

Datenblatt

## Steckverschraubung QSM-B

Außengewinde  
mit Außensechskant

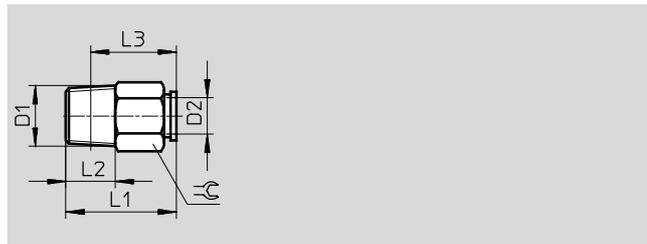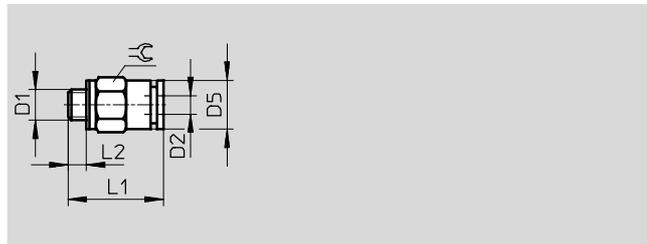

Abmessungen und Bestellangaben											
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5	L1	L2	L3	⌀	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø					[g]			
<b>Metrisches Gewinde mit Dichtring</b>											
M3	0,9	3	6,0	13,3	2,5	-	5,5	1,1	<b>132102</b>	<b>QSM-B-M3-3-20</b>	 Neu <b>20</b>
	1,1	4	7,8	15,7	2,5	-	8	2,4	<b>130894</b>	<b>QSM-B-M3-4-20</b>	<b>20</b>
M5	2,0	3	7,8	16,2	3	-	8	3,5	<b>132103</b>	<b>QSM-B-M5-3-20</b>	 Neu <b>20</b>
	2,2	4	7,8	16,2	3	-	8	3,2	<b>130895</b>	<b>QSM-B-M5-4-20</b>	<b>20</b>
	2,1	6	9,8	17,3	3	-	10	4,5	<b>130896</b>	<b>QSM-B-M5-6-20</b>	<b>20</b>
<b>R-Gewinde</b>											
R <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	2,9	4	7,8	16,2	8	12,3	10	6	<b>132104</b>	<b>QSM-B-1/8-4-20</b>	 Neu <b>20</b>
	4,5	6	9,8	17,9	8	14	10	6	<b>132105</b>	<b>QSM-B-1/8-6-20</b>	 Neu <b>20</b>



\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QSM-B, Quick Star, Mini

Datenblatt

## Steckverschraubung QSM-B-...-I

Außengewinde  
mit Innensechskant

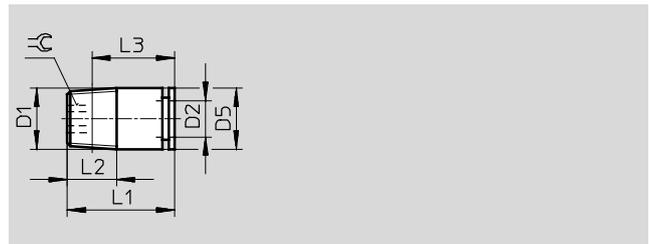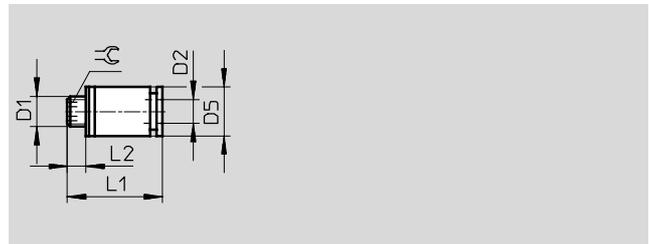

Abmessungen und Bestellangaben											
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5	L1	L2	L3	⊕	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø					[g]			
<b>Metrisches Gewinde mit Dichtring</b>											
M3	1,6	3	8	15,7	2,5	-	1,5	2,3	<b>132116</b>	<b>QSM-B-M3-3-I-20</b>	⊕ Neu <b>20</b>
	1,5	4	8	15,7	2,5	-	1,5	2,2	<b>130909</b>	<b>QSM-B-M3-4-I-20</b>	<b>20</b>
M5	1,9	3	8	16,2	3,0	-	2,0	3,3	<b>132117</b>	<b>QSM-B-M5-3-I-20</b>	⊕ Neu <b>20</b>
	2,5	4	8	16,2	3,0	-	2,5	3	<b>130910</b>	<b>QSM-B-M5-4-I-20</b>	<b>20</b>
	2,6	6	9,8	17,8	3,0	-	2,5	4,4	<b>130911</b>	<b>QSM-B-M5-6-I-20</b>	<b>20</b>
M7	2,3	4	9,8	18,9	5,5	-	3,0	6	<b>130912</b>	<b>QSM-B-M7-4-I-20</b>	<b>20</b>
	2,9	6	9,8	20,9	5,5	-	4,0	6,4	<b>130913</b>	<b>QSM-B-M7-6-I-20</b>	<b>20</b>
<b>R-Gewinde</b>											
R <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	3,1	4	10	16,4	8,0	12,5	3,0	6	<b>132118</b>	<b>QSM-B-1/8-4-I-20</b>	⊕ Neu <b>20</b>
	4,1	6	10	18,2	8,0	14,3	4,0	6	<b>132119</b>	<b>QSM-B-1/8-6-I-20</b>	⊕ Neu <b>20</b>



\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QSM-B, Quick Star, Mini

Datenblatt

## L-Steckverschraubung QSML-B

360° schwenkbar  
Außengewinde  
mit Außensechskant

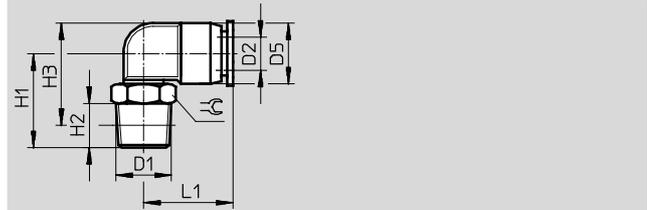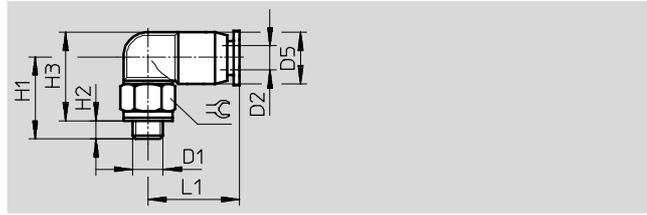

Abmessungen und Bestellangaben													
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-∅	D5	H1	H2	H3	L1	⊕	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*	
D1	[mm]	D2	∅						[g]				
Metrisches Gewinde mit Dichtring													
M3	0,8	3	6	12	2,5	12,5	11	5,5	1,5	<b>132106</b>	<b>QSML-B-M3-3-20</b>	⊕ Neu	<b>20</b>
	1,3	4	8	14	2,5	15,5	15,7	8	3	<b>130899</b>	<b>QSML-B-M3-4-20</b>		<b>20</b>
M5	1,5	3	6	13,5	3	13,5	11	8	2,8	<b>132107</b>	<b>QSML-B-M5-3-20</b>	⊕ Neu	<b>20</b>
	1,7	4	8	13,5	3	14,5	15,7	8	3,4	<b>130900</b>	<b>QSML-B-M5-4-20</b>		<b>20</b>
	2,1	6	10,5	14,5	3	16,8	16,3	8	4,1	<b>130901</b>	<b>QSML-B-M5-6-20</b>		<b>20</b>
M7	2,0	4	8	17	5,5	15,5	15,7	10	5,6	<b>132108</b>	<b>QSML-B-M7-4-20</b>	⊕ Neu	<b>20</b>
	2,4	6	10,5	18	5,5	17,5	16,3	10	6,2	<b>132109</b>	<b>QSML-B-M7-6-20</b>	⊕ Neu	<b>20</b>
R-Gewinde													
R $\frac{1}{8}$	2,5	4	8	16	8	16,3	15,7	10	6	<b>132110</b>	<b>QSML-B-<math>\frac{1}{8}</math>-4-20</b>	⊕ Neu	<b>20</b>
	3,3	6	10,5	17	8	18,8	16,3	10	7	<b>132111</b>	<b>QSML-B-<math>\frac{1}{8}</math>-6-20</b>	⊕ Neu	<b>20</b>

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QSM-B, Quick Star, Mini

**FESTO**


Datenblatt

## T-Steckverschraubung QSMT-B


360° schwenkbar  
Außengewinde  
mit Außensechskant



M-Gewinde

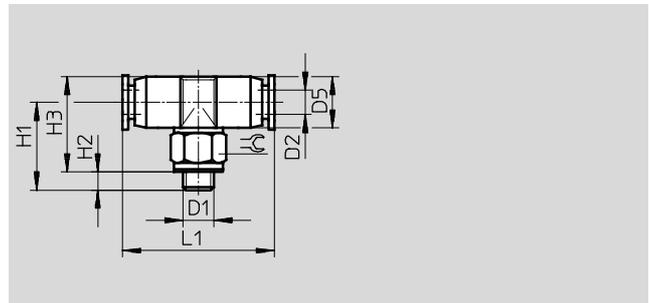

R-Gewinde

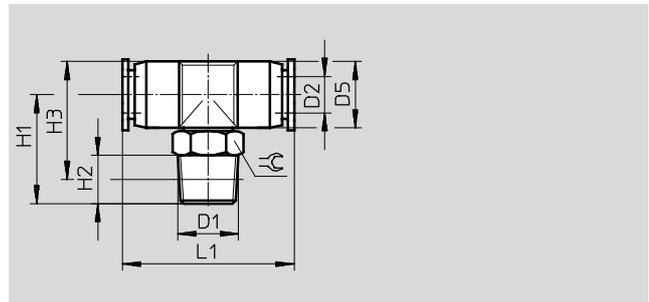

Abmessungen und Bestellangaben													
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5	H1	H2	H3	L1	$\approx$	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*	
D1	[mm]	D2	Ø						[g]				
Metrisches Gewinde mit Dichtring													
M3	0,9	3	6	12	2,5	12,5	22	5,5	2	132112	QSMT-B-M3-3-20	 Neu	20
	1,3	4	8	15	2,5	15,5	26,2	8	3,9	130904	QSMT-B-M3-4-20	 Neu	20
M5	1,6	3	6	13,5	3	13,5	22	8	3,3	132113	QSMT-B-M5-3-20	 Neu	20
	2,2	4	8	14,5	3	14,5	26,2	8	4,3	130905	QSMT-B-M5-4-20	 Neu	20
	2,1	6	10,5	15,5	3	17,8	28,4	8	5,6	130906	QSMT-B-M5-6-20	 Neu	20
R-Gewinde													
R $\frac{1}{8}$	2,4	4	8	17	8	17,1	26,2	10	7	132114	QSMT-B- $\frac{1}{8}$ -4-20	 Neu	20
	3,3	6	10,5	18	8	19,3	28,4	10	8	132115	QSMT-B- $\frac{1}{8}$ -6-20	 Neu	20

\* Packungseinheit in Stück


# Steckverschraubungen QS-B, Quick Star

Datenblatt

FESTO

## Steckverschraubung QS-B

Außengewinde  
mit Außensechskant

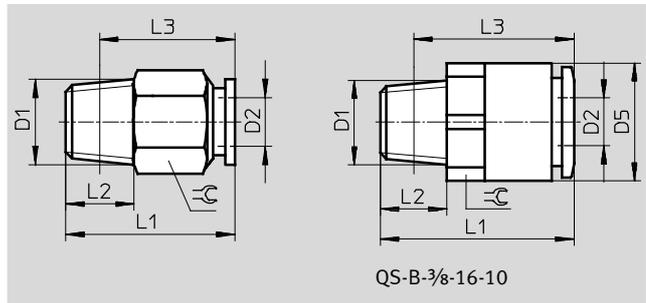

Abmessungen und Bestellangaben											
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen- $\varnothing$	D5	L1	L2	L3	$\approx \varnothing$	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2						[g]			
R-Gewinde											
R $\frac{1}{8}$	2,6	4	-	21	8	17	10	8,3	130914	QS-B- $\frac{1}{8}$ -4-20	20
	4	6	-	22,6	8	18,6	12	9,3	130915	QS-B- $\frac{1}{8}$ -6-20	20
	5	8	-	27,9	8	23,9	14	16	130916	QS-B- $\frac{1}{8}$ -8-20	20
	5,4	10	-	30,3	8	26,4	17	22,5	132120	QS-B- $\frac{1}{8}$ -10-20	20
R $\frac{1}{4}$	2,6	4	-	21	11	15	14	16	130917	QS-B- $\frac{1}{4}$ -4-20	20
	4	6	-	24,6	11	18,5	14	18	130918	QS-B- $\frac{1}{4}$ -6-20	20
	5	8	-	26,6	11	20,6	14	16	130919	QS-B- $\frac{1}{4}$ -8-20	20
	6,7	10	-	29,8	11	23,8	17	20	132121	QS-B- $\frac{1}{4}$ -10-20	20
	8,7	12	-	35,9	11	29,9	21	43,7	132122	QS-B- $\frac{1}{4}$ -12-20	20
R $\frac{3}{8}$	4	6	-	23,6	12	17,2	17	28	130920	QS-B- $\frac{3}{8}$ -6-10	10
	5	8	-	23,9	12	17,6	17	24	130921	QS-B- $\frac{3}{8}$ -8-10	10
	6,7	10	-	29,3	12	23	17	27	130922	QS-B- $\frac{3}{8}$ -10-10	10
	8,7	12	-	31,9	12	25,6	21	35,5	132123	QS-B- $\frac{3}{8}$ -12-10	10
	10,3	16	23,8	41,9	12	34,8	22	59,5	132124	QS-B- $\frac{3}{8}$ -16-10	10
R $\frac{1}{2}$	6,7	10	-	30,3	15	22,1	21	50	130924	QS-B- $\frac{1}{2}$ -10-10	10
	8,7	12	-	33,9	15	25,7	21	50	130925	QS-B- $\frac{1}{2}$ -12-10	10
	12	16	-	41,3	15	33,2	24	67	132125	QS-B- $\frac{1}{2}$ -16-10	10


\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS-B, Quick Star

Datenblatt

## Steckverschraubung QS-B-...-I

Außengewinde  
mit Innensechskant

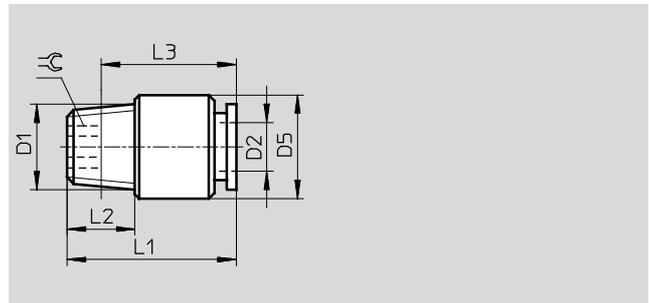

Abmessungen und Bestellangaben											
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5	L1	L2	L3	⊖	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø					[g]			
R-Gewinde											
R <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	2,1	4	9,7	21	8	17	2,5	7,6	130990	QS-B- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4-I-20	20
	3,7	6	11,8	22,6	8	18,6	4	8,1	130991	QS-B- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6-I-20	20
	4,7	8	13,7	27,9	8	23,9	5	14	130992	QS-B- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8-I-20	20
	5	10	17,7	30,3	8	26,4	5	25	132151	QS-B- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -10-I-20	20
R <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	3,7	6	14	22,6	11	16,5	4	15	130994	QS-B- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6-I-20	20
	5	8	14	26,6	11	20,6	6	15	130995	QS-B- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8-I-20	20
	5	10	17,7	29,8	11	23,8	7	22	132152	QS-B- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10-I-20	20
	6,8	12	20,8	35,9	11	29,9	6	40	132153	QS-B- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -12-I-20	20
R <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	5	8	16,8	23,9	12	17,6	6	23	130997	QS-B- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8-I-10	10
	5	10	17,8	29,3	12	23	6	28	130998	QS-B- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10-I-10	10
	7,1	12	20,8	31,9	12	25,6	8	33,5	132154	QS-B- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12-I-10	10
R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	5	10	20,8	30,3	15	22,1	6	49	132000	QS-B- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -10-I-10	10
	7,1	12	20,8	33,9	15	25,7	8	49	132001	QS-B- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12-I-10	10


\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS-B, Quick Star

Datenblatt

FESTO

## Steckverbindung QS-B

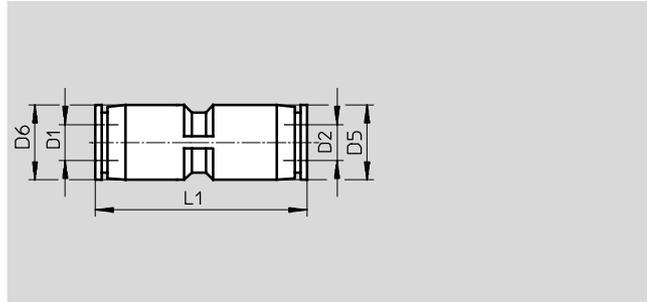

Abmessungen und Bestellangaben									
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5 Ø	D6	L1	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	2,2	4	10,0	–	30,8	4,6	<b>130964</b>	<b>QS-B-4-20</b>	<b>20</b>
6	3,7	6	12,5	–	34,9	6,2	<b>130965</b>	<b>QS-B-6-20</b>	<b>20</b>
8	5,2	8	14,5	–	37,8	8,9	<b>130966</b>	<b>QS-B-8-20</b>	<b>20</b>
10	6,8	10	17,5	–	41,4	15	<b>130967</b>	<b>QS-B-10-10</b>	<b>10</b>
12	8,2	12	21,0	–	47,8	22	<b>130968</b>	<b>QS-B-12-10</b>	<b>10</b>
16	13,7	16	25,0	–	49,4	25	<b>132144</b>	<b>QS-B-16-10</b>	<b>10</b>
reduzierend									
6	2,3	4	12,5	12,5	34,4	6,1	<b>130969</b>	<b>QS-B-6-4-20</b>	<b>20</b>
8	2,3	4	10,7	14,5	36,6	7,1	<b>132145</b>	<b>QS-B-8-4-20</b>	<b>20</b>
	3,3	6	14,5	14,5	37,9	8,4	<b>130970</b>	<b>QS-B-8-6-20</b>	<b>20</b>
10	3,7	6	13,0	17,5	39,8	11	<b>132146</b>	<b>QS-B-10-6-20</b>	<b>20</b>
	5,2	8	17,5	17,5	41,1	14	<b>130971</b>	<b>QS-B-10-8-10</b>	<b>10</b>
12	5,3	8	14,5	21,0	44,0	16	<b>132147</b>	<b>QS-B-12-8-10</b>	<b>10</b>
	6,9	10	21,0	21,0	47,6	21	<b>130972</b>	<b>QS-B-12-10-10</b>	<b>10</b>


\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS-B, Quick Star

Datenblatt

## L-Steckverschraubung QSL-B

360° schwenkbar  
Außengewinde  
mit Außensechskant

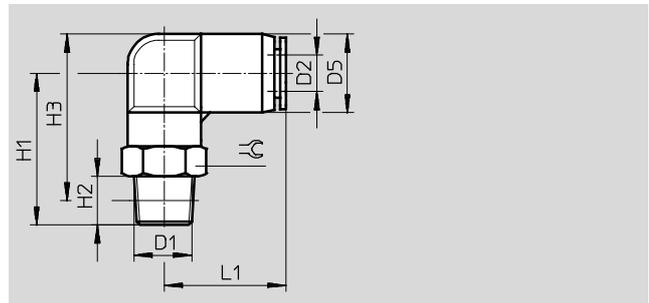

Abmessungen und Bestellangaben												
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	≈	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2										
R-Gewinde												
R <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	2,2	4	10	18,9	8	19,9	16,8	10	6,9	<b>130926</b>	<b>QSL-B-1/8-4-20</b>	<b>20</b>
	3,2	6	12,5	19,5	8	21,8	19,7	10	7,8	<b>130927</b>	<b>QSL-B-1/8-6-20</b>	<b>20</b>
	4,6	8	14,5	24,2	8	27,5	21,9	12	12	<b>130928</b>	<b>QSL-B-1/8-8-20</b>	<b>20</b>
	4,5	10	17,5	26,1	8	30,9	25	12	16	<b>132126</b>	<b>QSL-B-1/8-10-20</b>	<b>20</b>
R <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	2,2	4	10	24,4	11	23,4	16,8	14	14	<b>130929</b>	<b>QSL-B-1/4-4-20</b>	<b>20</b>
	3,4	6	12,5	26	11	26,2	19,7	14	15	<b>130930</b>	<b>QSL-B-1/4-6-20</b>	<b>20</b>
	4,8	8	14,5	27,2	11	28,4	21,9	14	16	<b>130931</b>	<b>QSL-B-1/4-8-20</b>	<b>20</b>
	6,0	10	17,5	28,1	11	30,8	25	14	20	<b>132127</b>	<b>QSL-B-1/4-10-20</b>	<b>20</b>
	5,8	12	21	29,8	11	34,3	29,2	14	24	<b>132128</b>	<b>QSL-B-1/4-12-20</b>	<b>20</b>
R <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	3,3	6	12,5	26,5	12	26,4	19,7	17	21	<b>130932</b>	<b>QSL-B-3/8-6-10</b>	<b>10</b>
	4,8	8	14,5	27,7	12	28,6	21,9	17	23	<b>130933</b>	<b>QSL-B-3/8-8-10</b>	<b>10</b>
	6,4	10	17,5	29,6	12	32	25	17	26	<b>130934</b>	<b>QSL-B-3/8-10-10</b>	<b>10</b>
	6,6	12	21	31,3	12	35,5	29,2	17	30	<b>132129</b>	<b>QSL-B-3/8-12-10</b>	<b>10</b>
	10,1	16	25	47	11	53,2	33,1	22	74	<b>132130</b>	<b>QSL-B-3/8-16-10</b>	<b>10</b>
R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	6,2	10	17,5	32,6	15	33,2	25	21	42	<b>130936</b>	<b>QSL-B-1/2-10-10</b>	<b>10</b>
	7,1	12	21	34,3	15	36,6	29,2	21	46	<b>130937</b>	<b>QSL-B-1/2-12-10</b>	<b>10</b>
	10,9	16	25	51	15	55,4	33,1	22	79	<b>132131</b>	<b>QSL-B-1/2-16-10</b>	<b>10</b>

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS-B, Quick Star

FESTO

Datenblatt

## L-Lang-Steckverschraubung

### QSSL-B


360° schwenkbar

Außengewinde

mit Außensechskant




R-Gewinde

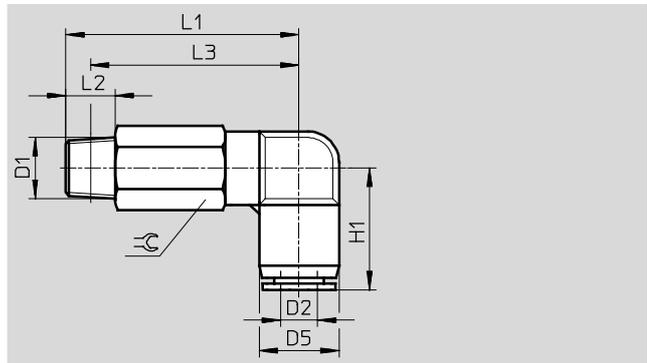

Abmessungen und Bestellangaben												
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	H1	L1	L2	L3	≈C	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2							[g]			
R-Gewinde												
R <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	2,2	4	10	16,8	31,7	8	32,7	10	12	132002	QSSL-B- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4-20	20
	3,3	6	12,5	19,7	34,8	8	37,1	10	13	132003	QSSL-B- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6-20	20
	4,3	8	14,5	21,9	41,5	8	44,8	12	19	132004	QSSL-B- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8-20	20
R <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	2,2	4	10	16,8	38,1	11	37,1	14	24	132155	QSSL-B- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -4-20	20
	3,3	6	12,5	19,7	42,2	11	42,4	14	25	132006	QSSL-B- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6-20	20
	4,9	8	14,5	21,9	45,4	11	46,6	14	27	132007	QSSL-B- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8-20	20
	5,9	10	17,5	25,0	49,3	11	52,0	14	30	132156	QSSL-B- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10-20	20
R <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	3,3	6	12,5	19,7	42,7	12	42,6	17	37	132008	QSSL-B- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -6-10	10
	4,9	8	14,5	21,9	45,9	12	46,8	17	39	132009	QSSL-B- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8-10	10
	6,0	10	17,5	25,0	50,8	12	53,2	17	43	132010	QSSL-B- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10-10	10
	6,3	12	21	29,2	56,0	12	60,2	17	47	132157	QSSL-B- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12-10	10
R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	6,0	10	17,5	25,0	54,7	15	55,3	21	74	132012	QSSL-B- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -10-10	10
	7,0	12	21	29,2	59,9	15	62,2	21	78	132013	QSSL-B- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12-10	10

\* Packungseinheit in Stück

## L-Steckverbindung QSL-B

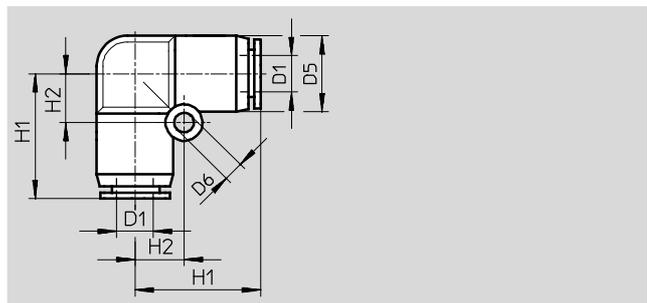

Abmessungen und Bestellangaben									
Schlauch- Außen-Ø	Nennweite	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]					[g]			
4	1,9	10,0	3,2	17,2	7,0	5,0	130950	QSL-B-4-20	20
6	3,2	12,5	3,2	20,5	8,0	6,9	130951	QSL-B-6-20	20
8	4,8	14,5	4,2	22,9	9,5	9,9	130952	QSL-B-8-20	20
10	6,3	17,5	4,2	26,2	11,0	17	130953	QSL-B-10-10	10
12	7,5	21,0	4,2	30,5	12,5	24	130954	QSL-B-12-10	10
16	10,8	25,0	4,2	33,1	12,0	30	132138	QSL-B-16-10	10

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS-B, Quick Star


Datenblatt

## T-Steckverschraubung QST-B

360° schwenkbar  
 Außengewinde  
 mit Außensechskant



R-Gewinde

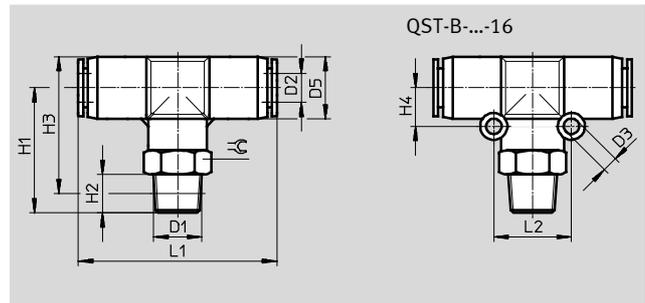

Abmessungen und Bestellangaben															
Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D3	D5 Ø	H1	H2	H3	H4	L1	L2	⊖	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2										[g]			
<b>R-Gewinde</b>															
R <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	2,1	4	-	10	18,9	8	19,9	-	33,6	-	10	10	<b>130938</b>	<b>QST-B-1/8-4-20</b>	<b>20</b>
	3,2	6	-	12,5	21,8	8	19,5	-	39,3	-	10	11	<b>130939</b>	<b>QST-B-1/8-6-20</b>	<b>20</b>
	4,6	8	-	14,5	24,2	8	27,5	-	43,8	-	12	17	<b>130940</b>	<b>QST-B-1/8-8-20</b>	<b>20</b>
	4,9	10	-	17,5	26,1	8	30,9	-	50,0	-	12	23	<b>132132</b>	<b>QST-B-1/8-10-20</b>	<b>20</b>
R <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	2,2	4	-	10	24,4	11	23,4	-	33,6	-	14	16	<b>130941</b>	<b>QST-B-1/4-4-20</b>	<b>20</b>
	3,3	6	-	12,5	26,0	11	26,2	-	39,3	-	14	18	<b>130942</b>	<b>QST-B-1/4-6-20</b>	<b>20</b>
	4,9	8	-	14,5	27,2	11	28,4	-	43,8	-	14	21	<b>130943</b>	<b>QST-B-1/4-8-20</b>	<b>20</b>
	5,9	10	-	17,5	28,1	11	30,8	-	50,0	-	14	27	<b>132133</b>	<b>QST-B-1/4-10-20</b>	<b>20</b>
	5,9	12	-	21	29,8	11	34,3	-	58,4	-	14	34	<b>132134</b>	<b>QST-B-1/4-12-20</b>	<b>20</b>
R <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	3,3	6	-	12,5	26,5	12	26,4	-	39,3	-	17	25	<b>130944</b>	<b>QST-B-3/8-6-10</b>	<b>10</b>
	4,8	8	-	14,5	27,7	12	28,6	-	43,8	-	17	27	<b>130945</b>	<b>QST-B-3/8-8-10</b>	<b>10</b>
	6,2	10	-	17,5	29,6	12	32,0	-	50,0	-	17	34	<b>130946</b>	<b>QST-B-3/8-10-10</b>	<b>10</b>
	6,7	12	-	21	31,3	12	35,5	-	58,4	-	17	41	<b>132135</b>	<b>QST-B-3/8-12-10</b>	<b>10</b>
	10,1	16	4,2	25	47	11	53,2	12	66,2	24	22	89	<b>132136</b>	<b>QST-B-3/8-16-10</b>	<b>10</b>
R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	6,3	10	-	17,5	32,6	15	33,2	-	50,0	-	21	50	<b>130948</b>	<b>QST-B-1/2-10-10</b>	<b>10</b>
	7,1	12	-	21	34,3	15	36,6	-	58,4	-	21	57	<b>130949</b>	<b>QST-B-1/2-12-10</b>	<b>10</b>
	10,8	16	4,2	25	51	15	55,4	12	66,2	24	22	93	<b>132137</b>	<b>QST-B-1/2-16-10</b>	<b>10</b>


\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS-B, Quick Star

Datenblatt

FESTO

## T-Steckverbindung QST-B

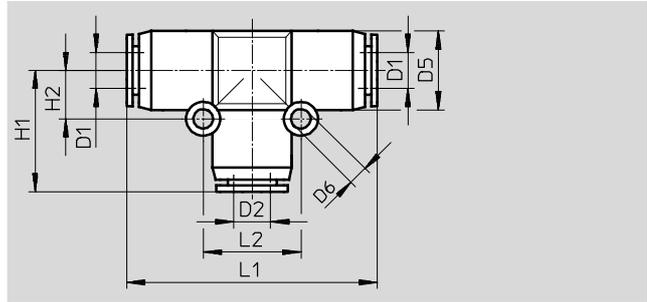

Abmessungen und Bestellangaben												
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	L1	L2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	2,0	4	10,0	3,2	17,2	6,5	34,4	13	7,4	130973	QST-B-4-20	20
6	3,3	6	12,5	3,2	20,5	8	41,0	16	11	130974	QST-B-6-20	20
8	4,8	8	14,5	3,2	22,9	9	45,8	18	15	130975	QST-B-8-20	20
10	6,2	10	17,5	4,2	26,2	12	52,4	24	25	130976	QST-B-10-10	10
12	7,6	12	21,0	4,2	30,5	14	61,0	28	36	130977	QST-B-12-10	10
16	10,7	16	25,0	4,2	33,1	12	66,2	24	43,5	132148	QST-B-16-10	10

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS-B, Quick Star


Datenblatt

## T-Steckverschraubung QSTL-B

360° schwenkbar  
Außengewinde  
mit Außensechskant



R-Gewinde

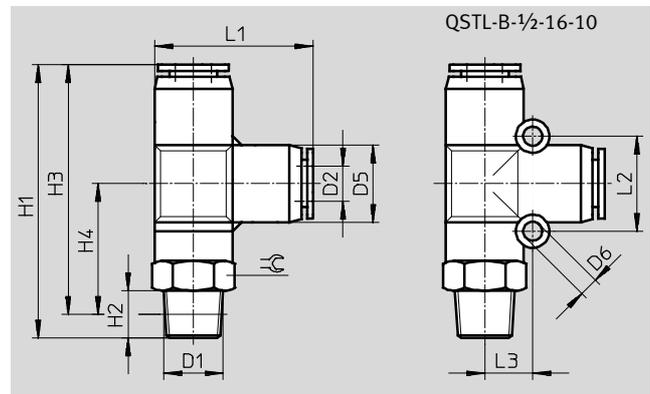

Abmessungen und Bestellangaben																
Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5 Ø	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	±C	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*	
D1	[mm]	D2										[g]				
R-Gewinde																
R <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	2,2	4	10	36,1	8	32,1	14,9	16,8	-	-	10	10	130978	QSTL-B- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4-20	20	
	3,4	6	12,5	40,0	8	36,0	15,5	19,7	-	-	10	11	130979	QSTL-B- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6-20	20	
	4,7	8	14,5	46,6	8	42,6	20,2	21,9	-	-	14	17	130980	QSTL-B- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8-20	20	
R <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	2,0	4	10	41,6	11	35,6	18,4	16,8	-	-	14	16	130981	QSTL-B- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -4-20	20	
	3,4	6	12,5	46,5	11	40,4	20,0	19,7	-	-	14	18	130982	QSTL-B- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6-20	20	
	4,7	8	14,5	49,6	11	43,6	21,2	21,9	-	-	14	21	130983	QSTL-B- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8-20	20	
R <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	3,4	6	12,5	47,0	12	40,6	20,2	19,7	-	-	17	24	130984	QSTL-B- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -6-10	10	
	4,7	8	14,5	50,1	12	43,8	21,4	21,9	-	-	17	27	130985	QSTL-B- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8-10	10	
	5,9	10	17,5	55,1	12	48,8	23,3	25,0	-	-	17	34	130986	QSTL-B- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10-10	10	
	6,5	12	21	61,4	12	55,1	25,0	29,2	-	-	17	41	132149	QSTL-B- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12-10	10	
R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	5,9	10	17,5	58,1	15	49,9	24,4	25,2	-	-	21	50	130988	QSTL-B- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -10-10	10	
	6,8	12	21	64,4	15	56,2	26,1	29,2	-	-	21	57	130989	QSTL-B- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12-10	10	
	10,9	16	25	84,1	15	76,0	42,9	33,1	24	12	22	93	132150	QSTL-B- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -16-10	10	

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS-B, Quick Star

Datenblatt

## Y-Steckverschraubung QSY-B


360° schwenkbar

Außengewinde


mit Außensechskant



M-Gewinde

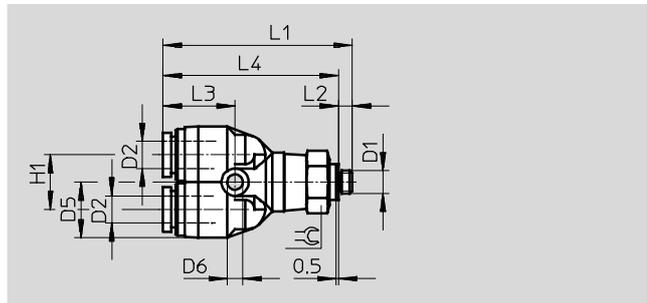

R-Gewinde

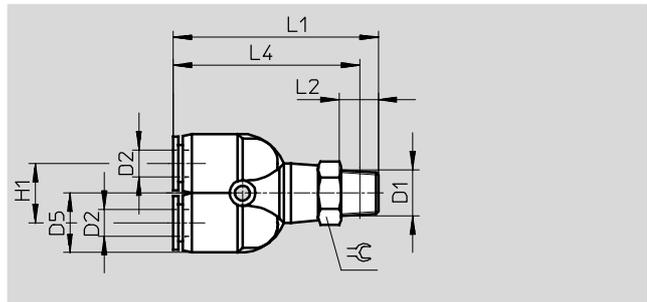

Abmessungen und Bestellangaben														
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5	D6	H1	L1	L2	L3	L4	±C	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø	Ø							[g]			
Metrisches Gewinde mit Dichtring														
M5	1,4	4	10	3,4	11	37,6	3	14,1	34,6	10	11	132158	QSY-B-M5-4-20	20
	1,4	6	12,5	3,4	12	41,4	3	15,8	38,4	12	16	132159	QSY-B-M5-6-20	20
R-Gewinde														
R <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	2,1	4	10	–	10,3	36,1	8	–	32,1	10	10	132014	QSY-B- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4-20	20
	3,5	6	12,5	–	12,5	42,1	8	–	38,1	12	14	132015	QSY-B- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6-20	20
	4,4	8	14,5	–	14,5	46,0	8	–	42,0	12	17	132016	QSY-B- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8-20	20
R <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	2,1	4	10	–	10,3	41,6	11	–	35,6	14	16	132017	QSY-B- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -4-20	20
	3,6	6	12,5	–	12,5	44,1	11	–	38,0	14	18	132018	QSY-B- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6-20	20
	4,9	8	14,5	–	14,5	48,0	11	–	42,0	14	21	132019	QSY-B- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8-20	20
	5,7	10	17,5	–	17,5	51,2	11	–	45,2	14	28	132160	QSY-B- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10-20	20
R <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	3,6	6	12,5	–	12,5	44,6	12	–	38,2	17	25	132020	QSY-B- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -6-10	10
	4,9	8	14,5	–	14,5	48,5	12	–	42,2	17	28	132021	QSY-B- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8-10	10
	5,7	10	17,5	–	17,5	51,7	12	–	45,4	17	34	132022	QSY-B- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10-10	10
	6,4	12	21	–	21	56,9	12	–	50,6	17	42	132161	QSY-B- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12-10	10
R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	5,7	10	17,5	–	17,5	54,7	15	–	46,5	21	50	132024	QSY-B- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -10-10	10
	6,5	12	21	–	21	59,9	15	–	51,7	21	58	132025	QSY-B- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12-10	10


\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS-B, Quick Star


Datenblatt

FESTO

## Y-Steckverbindung QSY-B

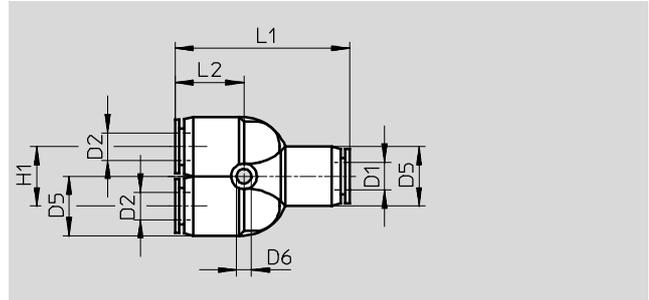

## 2 reduzierte Abgänge

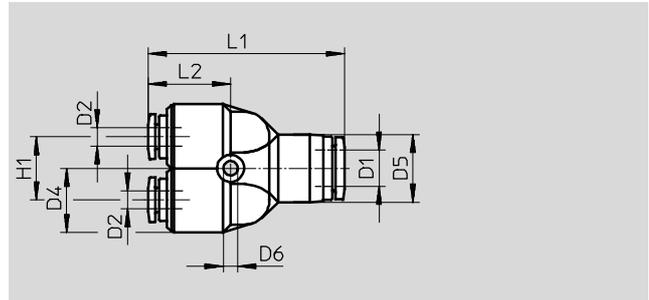

reduzierend

Abmessungen und Bestellangaben												
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1	L2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	1,6	4	–	10,0	3,2	11	32,8	14,2	7,3	130955	QSY-B-4-20	20
6	2,9	6	–	12,5	3,2	12	37,7	15,8	9,8	130956	QSY-B-6-20	20
8	4,3	8	–	14,5	3,2	14	42,4	17,2	15	130957	QSY-B-8-20	20
10	5,6	10	–	17,5	4,2	18	48,4	19,5	25	130958	QSY-B-10-10	10
12	6,7	12	–	21,0	4,2	20	54,8	22,2	35	130959	QSY-B-12-10	10
16	8,5	16	–	25,0	4,5	24	62,2	22,1	45	132139	QSY-B-16-10	10
reduzierend												
6	2,1	4	12,5	12,5	3,2	12	37,2	15,2	9,6	130960	QSY-B-6-4-20	20
8	2,2	4	12,5	14,5	3,2	14	41,9	16,7	13	132140	QSY-B-8-4-20	20
	3,6	6	12,5	14,5	3,2	14	42,5	17,3	13	130961	QSY-B-8-6-20	20
10	3,6	6	14,5	17,5	4,2	18	48,2	17,3	19	132141	QSY-B-10-6-10	10
	4,6	8	14,5	17,5	4,2	18	48,1	19,2	20	130962	QSY-B-10-8-10	10
12	5,0	8	17,5	21,0	4,2	20	54,3	21,7	28	132142	QSY-B-12-8-10	10
	6,3	10	17,5	21,0	4,2	20	54,6	22,0	30	130963	QSY-B-12-10-10	10
16	7,1	12	25,0	25,0	4,5	24	62,3	22,2	48	132143	QSY-B-16-12-10	10

\* Packungseinheit in Stück

# - 1 - Auslauftyp QS-F-G<sup>3/8</sup>-12

## Lieferbar bis 2013

### Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

Datenblatt


FESTO

#### Steckverschraubung QS-F

Außengewinde  
mit Außensechskant



M- und G-Gewinde

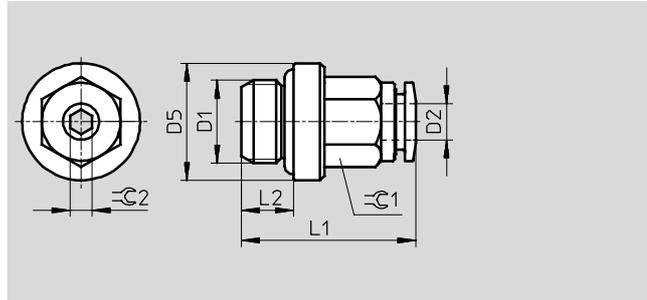

Abmessungen und Bestellangaben											
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	L1	L2	rC1	rC2	Gewicht/ Stück	Teile-Nr	Typ	PE*
D1	[mm]	D2						[g]			
<b>Metrisches Gewinde</b>											
M5	2,6	4	8	20,5	4	9	2,5	6,1	533844	QS-F-M5-4	10
	2,6	6	8	23	4	11	2,5	9,3	533845	QS-F-M5-6	10
M7	2,6	4	10,2	22	5,5	9	2,5	6,9	533846	QS-F-M7-4	10
	3,6	6	11	25,3	5,5	11	3,5	10,3	533847	QS-F-M7-6	10
<b>G-Gewinde mit Dichtring</b>											
G <sup>1/8</sup>	2,6	4	13,5	19,5	5,5	9	2,5	8,9	193408	QS-F-G <sup>1/8</sup> -4	10
	4,2	6	13,5	24,8	5,5	11	4	12	193409	QS-F-G <sup>1/8</sup> -6	10
	5,2	8	12,8	26,5	5,5	13	5	14	193410	QS-F-G <sup>1/8</sup> -8	10
G <sup>1/4</sup>	4,2	6	17	22,8	6,5	11	4	16	193411	QS-F-G <sup>1/4</sup> -6	10
	6,2	8	17	24	6,5	13	6	16	193412	QS-F-G <sup>1/4</sup> -8	10
	7,3	10	16	28,9	6,5	16	7	23,7	193413	QS-F-G <sup>1/4</sup> -10	10
	7,3	12	16	31,9	6,5	19	7	32	533848	QS-F-G <sup>1/4</sup> -12	10
G <sup>3/8</sup>	6,2	8	20	24	7,5	13	6	23,3	193414	QS-F-G <sup>3/8</sup> -8	10
	8,3	10	21	29,4	7,5	16	8	30	193415	QS-F-G <sup>3/8</sup> -10	10
	10,3	12	22	31,9	7,5	19	10	38,1	197487	QS-F-G <sup>3/8</sup> -12	10
	8,3		8	8002795	QS-F-G <sup>3/8</sup> -12-B	10					
	10,3	14	21	33,5	7,5	21	10	47	570430	QS-F-G <sup>3/8</sup> -14	1
G <sup>1/2</sup>	8,3	10	24	28,9	9	16	8	42	193416	QS-F-G <sup>1/2</sup> -10	1
	10,3	12	24	31,4	9	19	10	46	193417	QS-F-G <sup>1/2</sup> -12	1
	12,3	14	25	33	9	21	12	52	570431	QS-F-G <sup>1/2</sup> -14	1

\* Packungseinheit in Stück

## Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall


Datenblatt

### Steckverschraubung QS-F-...-I

Außengewinde  
mit Innensechskant



M- und G-Gewinde

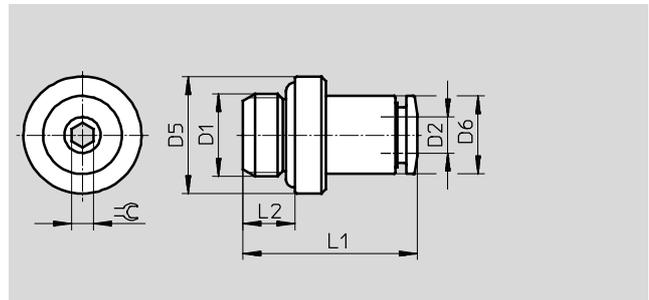

Abmessungen und Bestellangaben											
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	D6 Ø	L1	L2	⊖	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2									
<b>Metrisches Gewinde mit Dichtring</b>											
M5	2,6	4	8	9	20,5	4	2,5	6	533924	QS-F-M5-4-I	10
	2,6	6	8	11	23,5	4	2,5	9	537014	QS-F-M5-6-I	10
M7	2,6	4	10,2	9	22	5,5	2,5	6,4	533925	QS-F-M7-4-I	10
	4,1	6	11	11	25,3	5,5	4	9,4	533926	QS-F-M7-6-I	10
<b>G-Gewinde</b>											
G <sup>1/8</sup>	2,6	4	13	9	19,5	5,5	2,5	8,6	533927	QS-F-G <sup>1/8</sup> -4-I	10
	4,2	6	13	11	24,8	5,5	4	13,4	533928	QS-F-G <sup>1/8</sup> -6-I	10
	5,2	8	13	13	26,5	5,5	5	13,1	533929	QS-F-G <sup>1/8</sup> -8-I	10
G <sup>1/4</sup>	6,2	8	16,9	13	24	6,5	6	14,6	533930	QS-F-G <sup>1/4</sup> -8-I	10
	7,3	10	16	16	28,9	6,5	7	21	533931	QS-F-G <sup>1/4</sup> -10-I	10
G <sup>3/8</sup>	10,3	12	22	19	31,9	7,5	10	34,3	533932	QS-F-G <sup>3/8</sup> -12-I	10
	8,3		8				8002796		QS-F-G <sup>3/8</sup> -12-I-B	10	


\* Packungseinheit in Stück

### Steckverschraubung QSF-F

Innengewinde  
mit Außensechskant



G-Gewinde

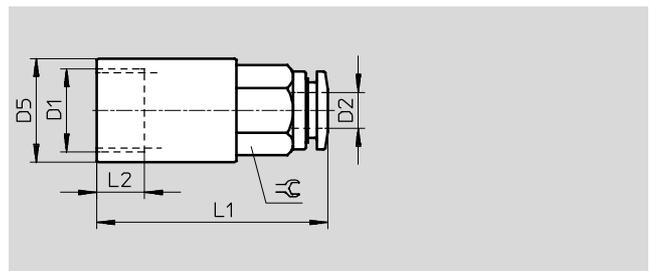


Abmessungen und Bestellangaben											
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	L1	L2	⊖	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*	
D1	[mm]	D2									
<b>G-Gewinde</b>											
G <sup>1/8</sup>	3	4	12	26,5	7	9	12,3	533854	QSF-F-G <sup>1/8</sup> -4	10	
	5	6	12	28,3	7	11	12,2	533856	QSF-F-G <sup>1/8</sup> -6	10	
	7	8	12	28,5	7	13	13,9	533858	QSF-F-G <sup>1/8</sup> -8	10	
G <sup>1/4</sup>	3	4	17	29,5	10	9	24,9	533855	QSF-F-G <sup>1/4</sup> -4	10	
	5	6	17	31,3	10	11	21,4	533857	QSF-F-G <sup>1/4</sup> -6	10	
	7	8	17	32,5	10	13	23,2	533859	QSF-F-G <sup>1/4</sup> -8	10	

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

Datenblatt

**Schott-Steckverschraubung**  
**QSSF-F**  
 mit Innengewinde

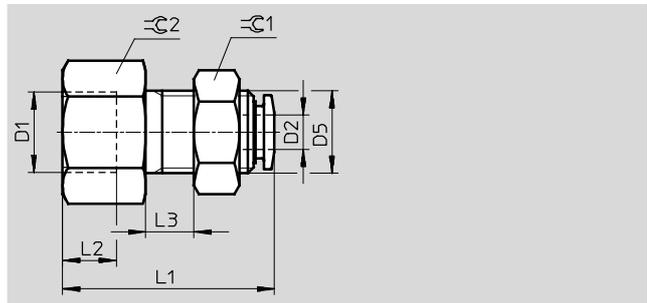


Abmessungen und Bestellangaben												
Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5 Ø	L1	L2	L3 max.	≈G1	≈G2	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2							[g]			
G-Gewinde												
G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	3	4	M10x1	25,5	6,5	6,6	13	15	19,7	<b>533919</b>	<b>QSSF-F-G<sup>1</sup>/<sub>8</sub>-4</b>	<b>10</b>
	5	6	M14x1	26,8	6,5	6,6	17	15	27,8	<b>533920</b>	<b>QSSF-F-G<sup>1</sup>/<sub>8</sub>-6</b>	<b>10</b>
	7	8	M16x1	29	6,5	6,6	19	17	38,4	<b>533922</b>	<b>QSSF-F-G<sup>1</sup>/<sub>8</sub>-8</b>	<b>10</b>
G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	5	6	M14x1	31,3	10	6,6	17	17	38,3	<b>533921</b>	<b>QSSF-F-G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-6</b>	<b>10</b>
	7	8	M16x1	33,5	10	6,6	19	17	39,6	<b>533923</b>	<b>QSSF-F-G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-8</b>	<b>10</b>

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

Datenblatt

Steckverschraubung QS-F-...H  
mit Stechhülse

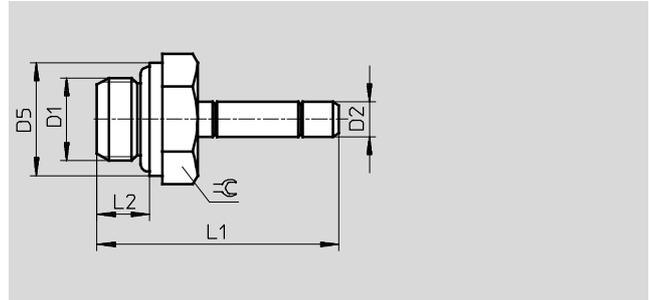


Abmessungen und Bestellangaben										
Anschluss	Nennweite	Steckhülse- $\varnothing$	D5 $\varnothing$	L1	L2	$\approx$	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2					[g]			
<b>M-Gewinde</b>										
M5	2	4	8	24,7	4	8	3,1	533874	QS-F-M5-4H	10
	2,6	6	8	27,5	4	8	5,8	533875	QS-F-M5-6H	10
M7	2	4	11	26,2	5,5	9	4,1	533876	QS-F-M7-4H	10
	3,5	6	11	29	5,5	9	5,9	533877	QS-F-M7-6H	10
<b>G-Gewinde</b>										
G1/8	2	4	13	27,7	5,5	9	8,3	533878	QS-F-G1/8-4H	10
	4	6	13	30,5	5,5	13	10,1	533879	QS-F-G1/8-6H	10
	6	8	13	32	5,5	13	10,3	533880	QS-F-G1/8-8H	10
G1/4	4	6	16	32	6,5	13	12,2	533881	QS-F-G1/4-6H	10
	6	8	16	33,5	6,5	13	13,4	533882	QS-F-G1/4-8H	10
	8	10	16	36,5	6,5	13	20,7	533883	QS-F-G1/4-10H	10
	8	12	16	37,5	6,5	13	20,7	533884	QS-F-G1/4-12H	10
G3/8	6	8	20	35,5	7,5	13	20,6	533885	QS-F-G3/8-8H	10
	8	10	20	39,5	7,5	13	23,5	533886	QS-F-G3/8-10H	10
	10	12	20	40,5	7,5	13	23,6	533887	QS-F-G3/8-12H	10
	12	14	20	43	7,5	16	24,0	570437	QS-F-G3/8-14H	1
G1/2	8	10	24	41	9	16	30,9	533888	QS-F-G1/2-10H	10
	10	12	24	42	9	16	31,6	533889	QS-F-G1/2-12H	1
	12	14	24	44,5	9	16	34,0	570438	QS-F-G1/2-14H	1

\* Packungseinheit in Stück


# Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

Datenblatt

## Steckverbindung QS-F

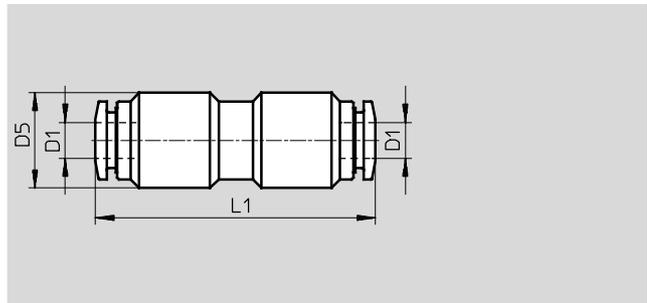

reduzierend

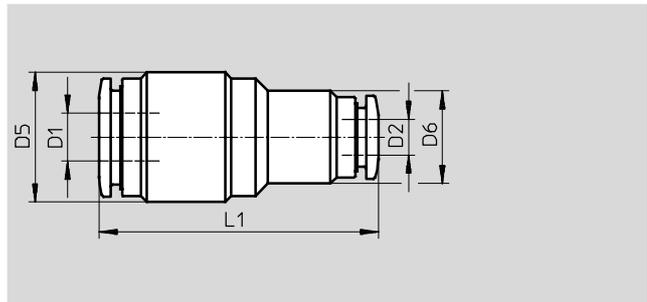


Abmessungen und Bestellangaben									
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5 Ø	D6 Ø	L1	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr	Typ	PE*
4	3	-	11	-	32,0	14,3	533939	QS-F-4	10
6	5	-	13	-	36,1	22,5	533940	QS-F-6	10
8	7	-	15	-	38,0	29,4	533941	QS-F-8	10
10	9	-	18	-	42,3	41,7	533942	QS-F-10	10
12	10	-	21	-	45,8	67,9	533943	QS-F-12	10
14	13	-	23	-	48,9	73,0	570432	QS-F-14	1
reduzierend									
6	3	4	13	11	34,8	16,8	564889	QS-F-6-4	1
8	5	6	15	13	37,8	23,5	564890	QS-F-8-6	1
12	7	8	21	15	43,6	48,5	564891	QS-F-12-8	1
14	9	10	23	18	47,0	68,0	570433	QS-F-14-10	1
14	10	12	23	21	48,7	75,0	570434	QS-F-14-12	1

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

Datenblatt

Steckverbindung QS-F-...H  
mit Stekhülse

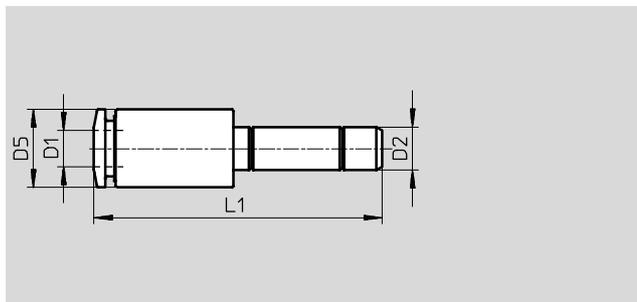


Abmessungen und Bestellangaben								
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	Stechhülsen-Ø D2	D5 Ø	L1	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr	Typ	PE*
4	3	6	9	32,5	7,3	533895	QS-F-6H-4	10
4	3	8	9	34	11,2	533896	QS-F-8H-4	10
6	5	8	11	36,3	10,8	533897	QS-F-8H-6	10
4	3	10	13	39	23,5	533898	QS-F-10H-4	10
6	5	10	11	39,3	17,5	533899	QS-F-10H-6	10
8	7	10	13	39	14,2	533900	QS-F-10H-8	10
6	5	12	13	40,3	27,8	533901	QS-F-12H-6	10
8	7	12	13	39,5	21,4	533902	QS-F-12H-8	10
10	9	12	16	41,6	20,8	533903	QS-F-12H-10	10
6	5	14	15	43,8	53,0	570441	QS-F-14H-6	1
8	7	14	15	44	46,0	570442	QS-F-14H-8	1
10	9	14	16	43,9	38,0	570440	QS-F-14H-10	1
12	10	14	19	45,9	30,0	570443	QS-F-14H-12	1

\* Packungseinheit in Stück


# Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

Datenblatt

## Steckhülse QSH-F

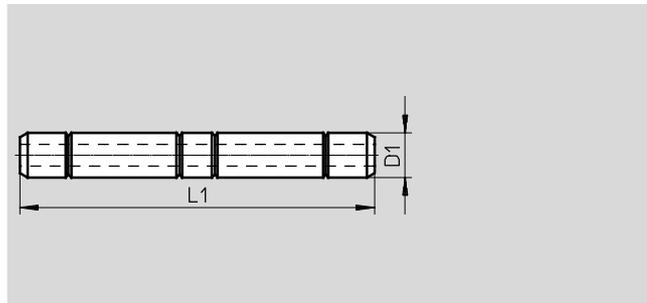

reduzierend

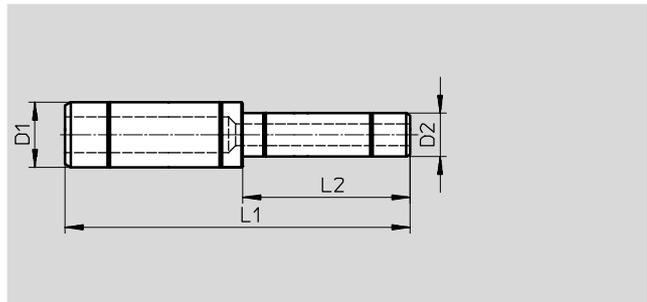


Abmessungen und Bestellangaben								
Steckhülsen-Ø D1	Nennweite [mm]	Steckhülsen-Ø D2	L1	L2	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	2	–	33,4	–	2,8	533890	QSH-F-4	10
6	4	–	39,0	–	4,8	533891	QSH-F-6	10
8	6	–	42,0	–	8,6	533892	QSH-F-8	10
10	8	–	48,0	–	10,9	533893	QSH-F-10	10
12	10	–	50,0	–	14,1	533894	QSH-F-12	10
14	12	–	55,0	–	28,0	570439	QSH-F-14	1
reduzierend								
6	2	4	41,0	19,5	4,4	564892	QSH-F-6-4	1
8	4	6	44,5	21,5	7,2	564893	QSH-F-8-6	1
12	6	8	50,0	23,0	12,6	564894	QSH-F-12-8	1

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

Datenblatt


## Blindstopfen QSC-F-...H

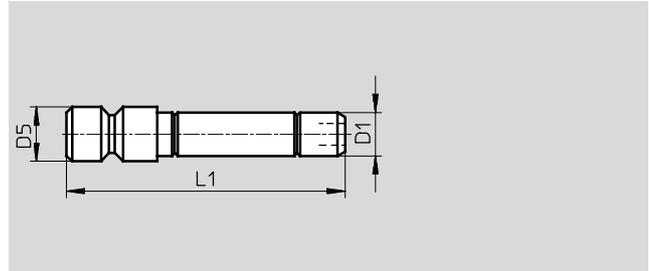

Abmessungen und Bestellangaben						
Steckhülsen-Ø D1	D5 Ø	L1	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	5	26	3,1	533904	QSC-F-4H	10
6	7	29	4,6	533905	QSC-F-6H	10
8	9	31,5	7,6	533906	QSC-F-8H	10
10	11	35	10,8	533907	QSC-F-10H	10
12	13	37	14,7	533908	QSC-F-12H	10
14	15	39,5	20,0	570444	QSC-F-14H	1

\* Packungseinheit in Stück

## Verschlusschraube QSC-F-...I

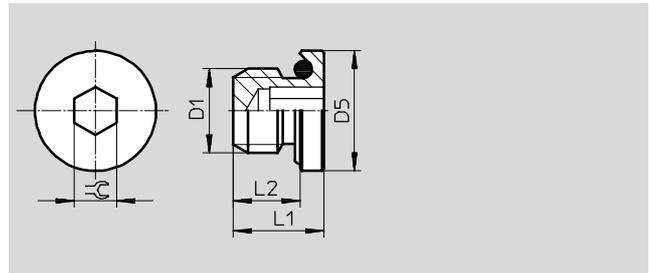

Abmessungen und Bestellangaben								
Anschluss D1	D5 Ø	L1	L2	⊕	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
<b>M-Gewinde mit Dichtring</b>								
M5	8,0	6,5	4,0	2,5	1,0	556855	QSC-F-M5-I	10
M7	10,2	8,5	5,5	3,5	2,0	556856	QSC-F-M7-I	10
<b>G-Gewinde mit Dichtring</b>								
G1/8	14,0	8,5	5,5	4,0	4,9	556857	QSC-F-G1/8-I	10
G1/4	17,0	9	6,5	6,0	8,8	556858	QSC-F-G1/4-I	10
G3/8	20,0	10,5	7,5	8,0	15,0	556859	QSC-F-G3/8-I	10
G1/2	24,0	12,0	9,0	10,0	25,7	556860	QSC-F-G1/2-I	10

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

Datenblatt

## L-Steckverschraubung QSL-F


360° schwenkbar

Außengewinde

mit Außensechskant



M- und G-Gewinde

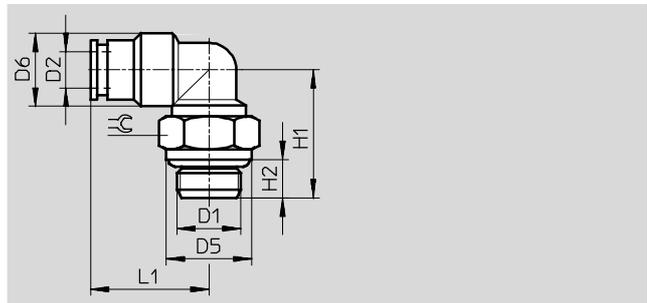

Abmessungen und Bestellangaben												
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5	D6	H1	H2	L1	⌀	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø	Ø					[g]			
<b>M-Gewinde mit Dichtring</b>												
M5	2,2	4	8	9	19,7	4	18,2	8	10,1	<b>533849</b>	<b>QSL-F-M5-4</b>	<b>10</b>
	2,2	6	8	11	19,7	4	20,6	8	14,7	<b>533850</b>	<b>QSL-F-M5-6</b>	<b>10</b>
M7	2,2	4	10,2	9	21,7	5,5	18,2	9	11,3	<b>533851</b>	<b>QSL-F-M7-4</b>	<b>10</b>
	2,2	6	10,2	11	21,7	5,5	20,6	9	15,6	<b>533852</b>	<b>QSL-F-M7-6</b>	<b>10</b>
<b>G-Gewinde mit Dichtring</b>												
G1/8	3	4	12,8	11	18,2	5,5	17,7	13	17,6	<b>193418</b>	<b>QSL-F-G1/8-4</b>	<b>10</b>
	3,8	6	12,8	11	18,2	5,5	19,8	13	16,0	<b>193419</b>	<b>QSL-F-G1/8-6</b>	<b>10</b>
	3,8	8	12,8	13	20,2	5,5	23	13	20,0	<b>193420</b>	<b>QSL-F-G1/8-8</b>	<b>10</b>
G1/4	5	6	15,8	11	21	6,5	22,1	16	24,5	<b>193421</b>	<b>QSL-F-G1/4-6</b>	<b>10</b>
	6	8	15,8	13	21	6,5	23	16	24,0	<b>193422</b>	<b>QSL-F-G1/4-8</b>	<b>10</b>
	6	10	15,8	16	23	6,5	26,4	16	34,6	<b>193423</b>	<b>QSL-F-G1/4-10</b>	<b>10</b>
	6	12	15,8	19	23	6,5	28,9	16	49,0	<b>533853</b>	<b>QSL-F-G1/4-12</b>	<b>10</b>
G3/8	7	8	20	13	24	7,5	24,5	18	34,2	<b>193424</b>	<b>QSL-F-G3/8-8</b>	<b>10</b>
	8,8	10	20	16	24	7,5	26,4	18	36,6	<b>193425</b>	<b>QSL-F-G3/8-10</b>	<b>10</b>
	8,8	12	20	19	24	7,5	28,9	18	51,1	<b>197486</b>	<b>QSL-F-G3/8-12</b>	<b>10</b>
	8,8	14	20	21	28	7,5	31,5	18	65,0	<b>570448</b>	<b>QSL-F-G3/8-14</b>	<b>1</b>
G1/2	9	10	25	17	29	9	27,9	21	66,0	<b>193426</b>	<b>QSL-F-G1/2-10</b>	<b>1</b>
	10	12	25	19	29	9	28,9	21	70,0	<b>193427</b>	<b>QSL-F-G1/2-12</b>	<b>1</b>
	11,5	14	25	21	33	9	31,5	21	77,0	<b>570449</b>	<b>QSL-F-G1/2-14</b>	<b>1</b>

\* Packungseinheit in Stück


# Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

Datenblatt

## L-Lang-Steckverschraubung

### QSLL-F


Außengewinde  
mit Außensechskant

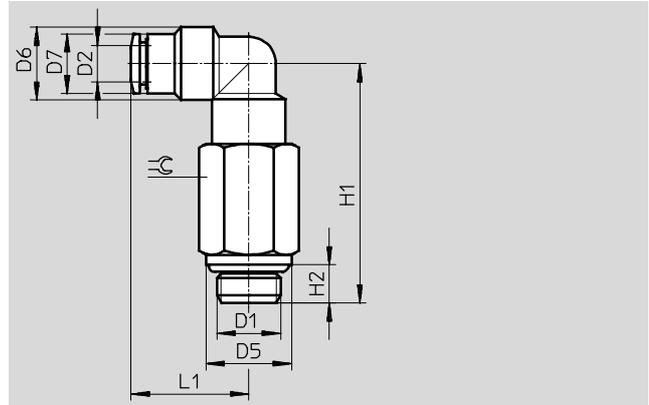

Abmessungen und Bestellangaben													
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	D6 Ø	D7	H1	H2	L1	±	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2								[g]			
G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	3	4	12,8	11	9	35,7	5,5	17,2	13	34,2	556843	QSLL-F-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4	10
	3,8	6	12,8	11	-	35,7	5,5	20,8	13	34,4	556844	QSLL-F-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6	10
	3,8	8	12,8	13	-	38,0	5,5	23,0	13	39	556845	QSLL-F-G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8	10
G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	5	6	15,8	11	-	42,7	6,5	22,1	16	38,5	556846	QSLL-F-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6	10
	6	8	15,8	13	-	43,9	6,5	23,0	16	39,1	556847	QSLL-F-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8	10
	6	10	15,8	16	-	46,7	6,5	26,4	16	47,7	556848	QSLL-F-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10	10
	6	12	15,8	19	-	47,7	6,5	28,9	16	50,7	556849	QSLL-F-G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -12	10
G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	7	8	20,0	13	-	47,8	7,5	24,5	18	44,1	556850	QSLL-F-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -8	10
	8,8	10	20,0	16	-	47,8	7,5	25,9	18	47,8	556851	QSLL-F-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10	10
	8,8	12	20,0	19	-	49,3	7,5	28,9	18	61,7	556852	QSLL-F-G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12	10
G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	9	10	25,0	17	16	51,9	9,0	27,9	21	107,8	556853	QSLL-F-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -10	1
	10	12	25,0	19	-	51,9	9,0	28,9	21	111,2	556854	QSLL-F-G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12	1

\* Packungseinheit in Stück

## L-Steckverbindung QSL-F

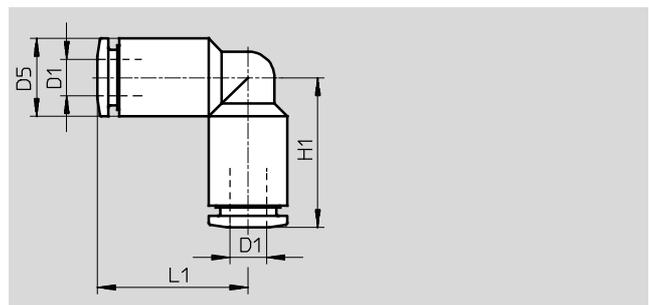


Abmessungen und Bestellangaben								
Schlauch- Außen-Ø	Nennweite	D5 Ø	H1	L1	Gewicht/Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]				[g]			
4	3	9	17,3	17,3	9,0	533860	QSL-F-4	10
6	5	11	20,6	20,6	15,1	533861	QSL-F-6	10
8	7	13	23,0	23,0	19,1	533862	QSL-F-8	10
10	9	16	26,4	26,4	29,6	533863	QSL-F-10	10
12	10	19	28,9	28,9	50,7	533864	QSL-F-12	10
14	12	21	31,5	31,5	67,0	570435	QSL-F-14	1

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

Datenblatt

## Schott-Steckverbindung QSS-F

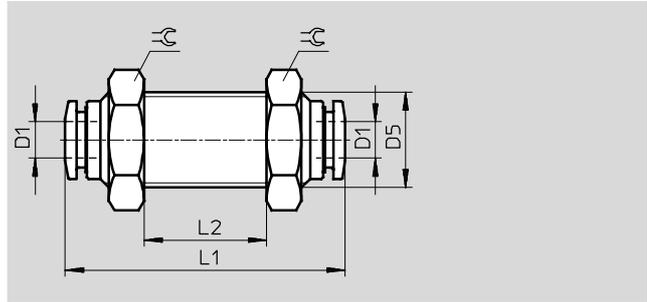

Abmessungen und Bestellangaben									
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	D5 Ø	L1	L2 max.	☞	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	3	M11x1	32	8	14	18,3	533909	QSS-F-4	10
6	5	M14x1	36,1	8	17	29,9	533910	QSS-F-6	10
8	7	M16x1	38	10	18	34,6	533911	QSS-F-8	10
10	9	M18x1	42,3	12	21	50,5	533912	QSS-F-10	10
12	10	M22x1	45,8	17	26	88,2	533913	QSS-F-12	10
14	13	M24x1	48,9	18	27	112,0	570445	QSS-F-14	1


\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

Datenblatt

## T-Steckverschraubung QST-F

360° schwenkbar  
Außengewinde  
mit Außensechskant

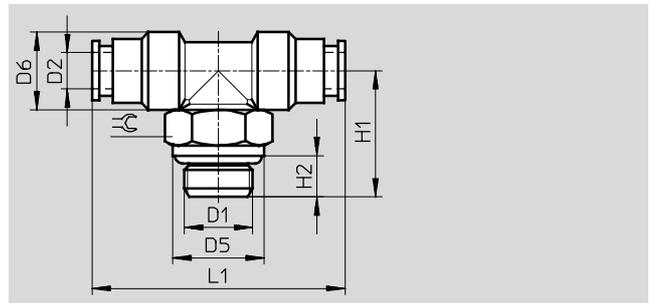

M- und G-Gewinde


Abmessungen und Bestellangaben												
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	L1	∠	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2							[g]			
<b>M-Gewinde</b>												
M5	2,2	4	8	9	19,7	4	34,6	8	14,6	533914	QST-F-M5-4	10
	2,2	6	8	11	19,7	4	41,2	8	20,9	533915	QST-F-M5-6	10
M7	2,2	4	10,2	9	21,7	5,5	34,6	9	15,9	533916	QST-F-M7-4	10
	2,2	6	10,2	11	21,7	5,5	41,2	9	22,2	533917	QST-F-M7-6	10
<b>G-Gewinde mit Dichtring</b>												
G1/8	3	4	12,8	11	18,2	5,5	34,6	13	22,0	193428	QST-F-G1/8-4	10
	3,8	6	12,8	11	18,2	5,5	39,6	13	22,0	193429	QST-F-G1/8-6	10
	3,8	8	12,8	13	20,2	5,5	46	13	28,0	193430	QST-F-G1/8-8	10
G1/4	5	6	15,8	11	21	6,5	44,2	16	32,0	193431	QST-F-G1/4-6	10
	6	8	15,8	13	21	6,5	46	16	33,6	193432	QST-F-G1/4-8	10
	6	10	15,8	16	23	6,5	52,8	16	47,5	193433	QST-F-G1/4-10	10
	6	12	15,8	19	23	6,5	57,8	16	64,2	533918	QST-F-G1/4-12	10
G3/8	7	8	20	13	24	7,5	49,0	18	44,0	193434	QST-F-G3/8-8	10
	8,8	10	20	16	24	7,5	52,8	18	51,0	193435	QST-F-G3/8-10	10
	8,8	12	20	19	24	7,5	57,8	18	68,0	197485	QST-F-G3/8-12	10
	8,8	14	20	21	28	7,5	63,0	18	90,0	570446	QST-F-G3/8-14	1
G1/2	9	10	25	17	29	9	55,8	21	84,0	193436	QST-F-G1/2-10	1
	10	12	25	19	29	9	57,8	21	90,0	193437	QST-F-G1/2-12	1
	11,5	14	25	21	33	9	63,0	21	100,0	570447	QST-F-G1/2-14	1

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

Datenblatt


## T-Steckverbindung QST-F

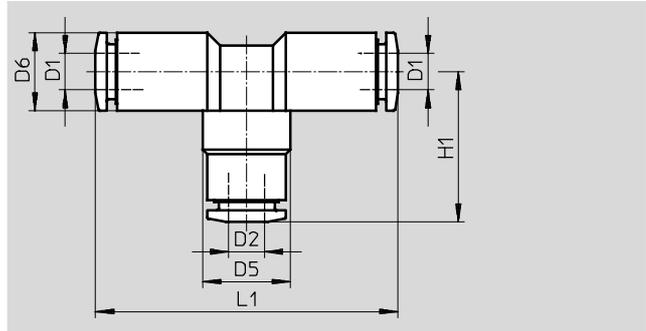

Abmessungen und Bestellangaben										
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	3	4	9	9	17,3	34,6	13,1	533865	QST-F-4	10
6	5	6	11	11	20,6	41,2	21,3	533866	QST-F-6	10
8	7	8	13	13	23,0	46,0	26,9	533867	QST-F-8	10
10	9	10	16	16	26,4	52,8	43,2	533868	QST-F-10	10
12	10	12	19	19	28,9	57,8	66,1	533869	QST-F-12	10
14	12	14	21	21	31,7	63,4	90,0	570436	QST-F-14	1
reduzierend										
6	5	4	11	11	20,6	41,2	22,3	533870	QST-F-6-4	10
8	7	6	11	13	23,0	46,0	26,5	533871	QST-F-8-6	10
10	9	8	13	16	26,4	52,8	41,0	533872	QST-F-10-8	10
12	10	10	16	19	28,9	57,8	64,3	533873	QST-F-12-10	10

\* Packungseinheit in Stück

## Y-Steckverbindung QSY-F

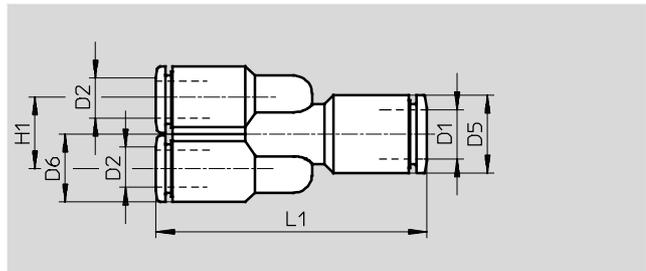

Abmessungen und Bestellangaben										
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
6	5,5	6	11,4	11	11,5	43,1	26,2	533933	QSY-F-6	10
8	7,5	8	13,45	13	13,5	46,5	27,6	533935	QSY-F-8	10
10	9,5	10	16,4	16	16,5	51,8	58,8	533937	QSY-F-10	10
reduzierend										
6	3,5	4	11,4	9	9,5	38,8	17,8	533934	QSY-F-6-4	10
8	5,5	6	13,45	11	11,5	44,8	28,1	533936	QSY-F-8-6	10
10	7,5	8	16,4	13	13,5	48,9	39	533938	QSY-F-10-8	10

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen CRQS, Quick Star, Edelstahl


Datenblatt

## Steckverschraubung CRQS


Außengewinde  
mit Außensechskant



M-Gewinde

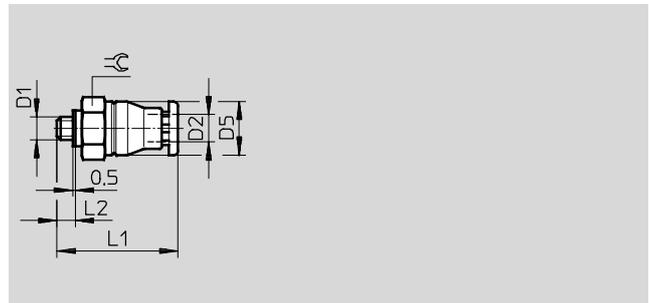

R-Gewinde

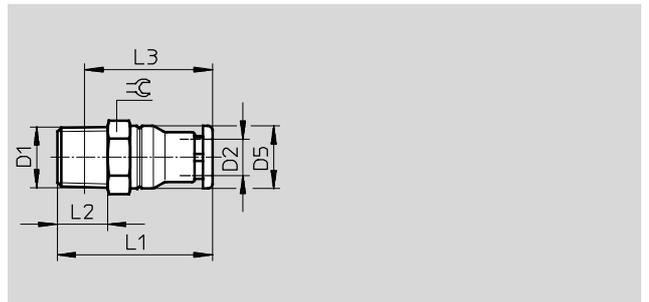

Abmessungen und Bestellangaben											
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5	L1	L2	L3	⊖	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø					[g]			
Metrisches Gewinde mit Dichtring											
M5x0,8	2	4	9,8	24,2	3	–	10	6	162860	CRQS-M5-4	1
	2	6	11,8	25,6	3	–	12	8,4	162861	CRQS-M5-6	1
R-Gewinde											
R <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	2,5	4	9,8	27,2	8	23,3	10	8,7	132643	CRQS- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -4	⊖ Neu 1
	4,1	6	11,8	27,6	8	23,7	12	9,9	162862	CRQS- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6	1
	5,1	8	13,8	30,7	8	26,8	14	13	162863	CRQS- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8	1
R <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	4,2	6	11,8	31,6	11	25,6	14	18	132644	CRQS- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -6	⊖ Neu 1
	5,8	8	13,8	33,7	11	27,7	14	18	162864	CRQS- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8	1
	5,9	10	16,8	36	11	29,9	17	22	162865	CRQS- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10	1
R <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	6	10	16,8	38	12	31,6	17	29	162866	CRQS- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10	1
	7,6	12	19,8	39,8	12	33,4	21	38	162867	CRQS- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12	1
R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	8,1	12	19,8	42,8	15	34,6	22	55	162868	CRQS- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12	1
	10,1	16	23,7	49,9	15	41,6	24	59	162869	CRQS- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -16	1



\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen CRQS, Quick Star, Edelstahl

Datenblatt

## Steckverschraubung CRQS-...-I

Außengewinde  
mit Innensechskant

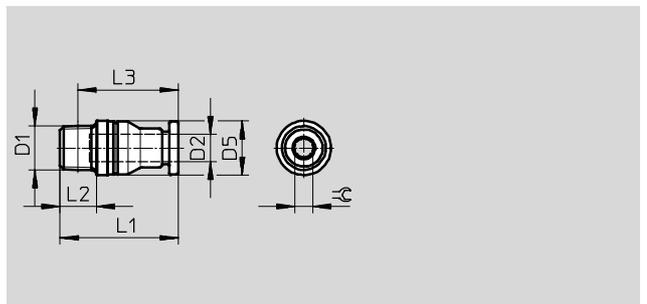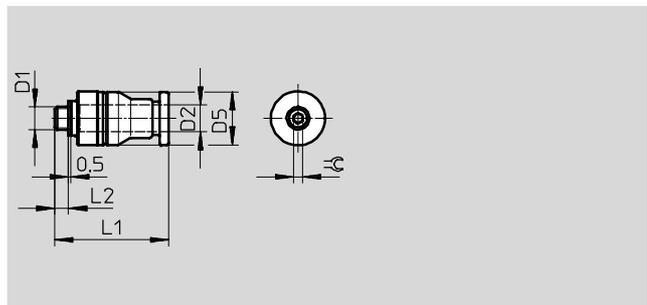


Abmessungen und Bestellangaben											
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5	L1	L2	L3	≈	Gewicht/Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø					[g]			
Metrisches Gewinde mit Dichtring											
M5	2	4	10	22,7	3	–	2	5	132328	CRQS-M5-4-I	1
	2	6	12	25,1	3	–	2	7,7	132329	CRQS-M5-6-I	1
R-Gewinde											
R <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	4,1	6	12	26,1	8	22,2	4	8,4	132330	CRQS- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6-I	1
	5,1	8	14	30,2	8	26,3	5	12	132331	CRQS- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8-I	1
R <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	5,8	8	14	31,2	11	25,2	6	15	132332	CRQS- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8-I	1
	5,9	10	17	36,0	11	29,9	6	21	132333	CRQS- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10-I	1
R <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	6	10	17	34,0	12	27,6	6	24	132334	CRQS- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10-I	1
	7,6	12	20	36,3	12	29,9	8	28	132335	CRQS- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12-I	1
R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	8,1	12	22	39,3	15	31,1	8	45	132336	CRQS- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12-I	1
	10,1	16	24	46,7	15	38,6	12	47	132337	CRQS- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -16-I	1

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen CRQS, Quick Star, Edelstahl

Datenblatt

## Steckverbindung CRQS

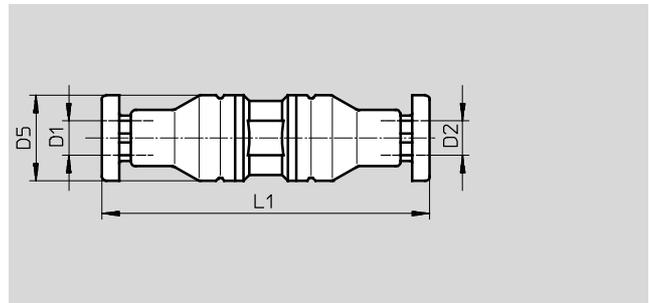


Abmessungen und Bestellangaben								
Schlauch-Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	Schlauch-Außen-Ø D2	D5 Ø	L1	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	2,4	4	9,8	37,4	9,2	130645	CRQS-4	1
6	3,7	6	11,8	40,3	14	130646	CRQS-6	1
8	5,8	8	13,8	44,5	18	130647	CRQS-8	1
10	6,6	10	16,8	51,9	29	130648	CRQS-10	1
12	7,9	12	19,8	55,6	45	130649	CRQS-12	1
16	10,5	16	23,7	66,4	64	130650	CRQS-16	1
reduzierend								
6	2,3	4	11,8	38,7	11	130651	CRQS-6-4	1
8	3,7	6	13,8	42,2	15	130652	CRQS-8-6	1
10	5,4	8	16,8	48,2	22	130653	CRQS-10-8	1
12	6,1	10	19,8	53,8	34	130654	CRQS-12-10	1
16	7,3	12	23,7	61	50	130655	CRQS-16-12	1

\* Packungseinheit in Stück

## Schott-Steckverbindung CRQSS



M-Gewinde

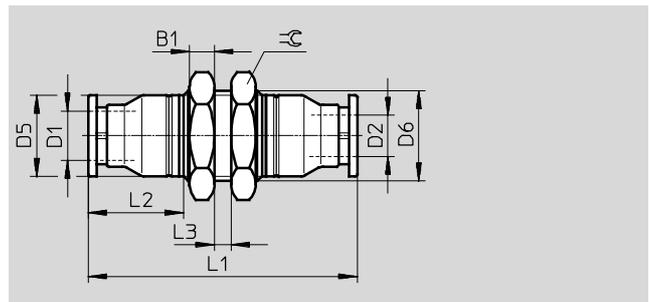

Abmessungen und Bestellangaben													
Schlauch-Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	Schlauch-Außen-Ø D2	B1	D5 Ø	D6 Ø	L1	L2	L3 max.	⌀	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
Metrisches Gewinde mit Dichtring													
4	2,4	4	4	9,8	M12x1	43,4	15,2	4	14	19	164210	CRQSS-4	1
6	3,7	6	4	11,8	M14x1	46,3	15,6	6	17	28	164211	CRQSS-6	1
8	5,7	8	4	13,8	M16x1	50,5	17,7	6	19	35	164213	CRQSS-8	1
10	6,7	10	5	16,8	M20x1	56,9	20	6	24	60	164215	CRQSS-10	1
12	7,9	12	6	19,8	M22x1	62,6	21,8	6	27	87	164217	CRQSS-12	1
16	10,4	16	6	23,7	M27x1,5	72,4	26,7	6	32	118	164219	CRQSS-16	1

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen CRQS, Quick Star, Edelstahl


Datenblatt

## L-Steckverschraubung CRQSL


360° schwenkbar  
Außengewinde  
mit Außensechskant



M-Gewinde

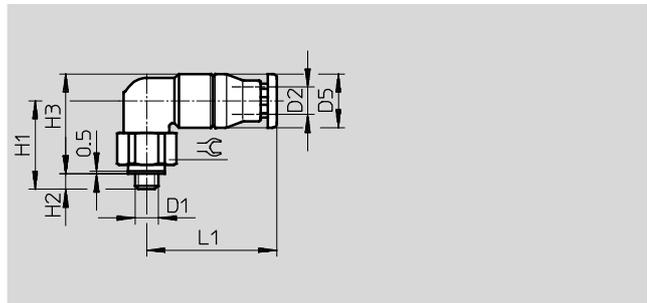

R-Gewinde

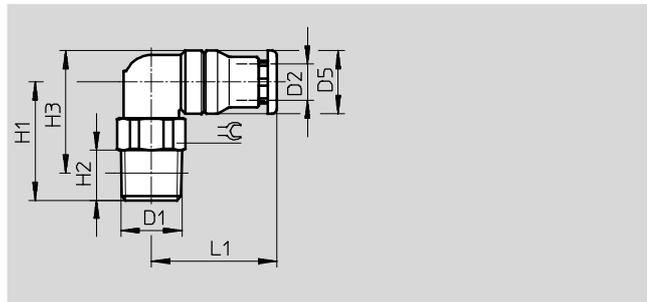


Abmessungen und Bestellangaben													
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5	H1	H2	H3	L1	≈	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*	
D1	[mm]	D2	Ø						[g]				
Metrisches Gewinde mit Dichtring													
M5x0,8	2	4	9,8	17	3	18,9	22,2	10	13	<b>162870</b>	<b>CRQSL-M5-4</b>		<b>1</b>
	2	6	11,8	19	3	21,9	23,6	12	19	<b>162871</b>	<b>CRQSL-M5-6</b>		<b>1</b>
R-Gewinde													
R <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	2,2	4	9,8	19	8	19,9	22,2	10	15	<b>132598</b>	<b>CRQSL-<sup>1</sup>/<sub>8</sub>-4</b>	☞ Neu	<b>1</b>
	3,9	6	11,8	20,5	8	22,4	23,6	12	20	<b>162872</b>	<b>CRQSL-<sup>1</sup>/<sub>8</sub>-6</b>		<b>1</b>
	5,2	8	13,8	23	8	25,9	26,2	14	27	<b>162873</b>	<b>CRQSL-<sup>1</sup>/<sub>8</sub>-8</b>		<b>1</b>
R <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	3,6	6	11,8	23	11	22,9	23,6	14	27	<b>132599</b>	<b>CRQSL-<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-6</b>	☞ Neu	<b>1</b>
	5,1	8	13,8	25	11	25,9	26,2	14	31	<b>162874</b>	<b>CRQSL-<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-8</b>		<b>1</b>
	6	10	16,8	28,5	11	30,9	30,5	17	46	<b>162875</b>	<b>CRQSL-<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-10</b>		<b>1</b>
R <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	6	10	16,8	28,5	12	30,6	30,5	17	52	<b>162876</b>	<b>CRQSL-<sup>3</sup>/<sub>8</sub>-10</b>		<b>1</b>
	8,1	12	19,8	30	12	33,6	33,3	21	69	<b>162877</b>	<b>CRQSL-<sup>3</sup>/<sub>8</sub>-12</b>		<b>1</b>
R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	7,9	12	19,8	34	15	35,7	33,3	22	89	<b>162878</b>	<b>CRQSL-<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-12</b>		<b>1</b>
	9,4	16	23,7	36	15	39,7	40,7	24	105	<b>162879</b>	<b>CRQSL-<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-16</b>		<b>1</b>

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen CRQS, Quick Star, Edelstahl

Datenblatt

## L-Steckverbindung CRQSL

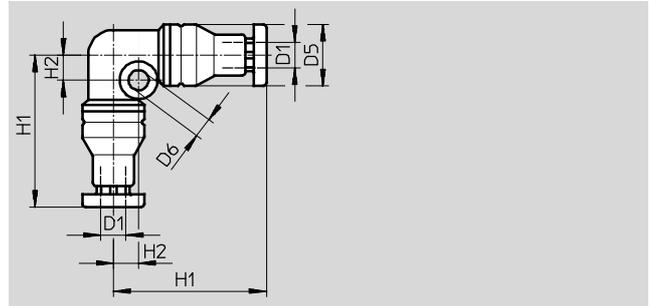

Abmessungen und Bestellangaben										
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*	
4	2,1	9,8	3,2	24,2	4	13	130662	CRQSL-4	1	
6	3,5	11,8	3,2	26,6	5	20	130663	CRQSL-6	1	
8	5,1	13,8	3,2	29,7	6	27	130664	CRQSL-8	1	
10	6,1	16,8	4,2	35	7	43	130665	CRQSL-10	1	
12	7,8	19,8	4,2	37,8	8	62	130666	CRQSL-12	1	
16	9,4	23,7	4,2	45,2	9,5	91	130667	CRQSL-16	1	

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen CRQS, Quick Star, Edelstahl


Datenblatt

## T-Steckverschraubung CRQT


360° schwenkbar  
Außengewinde  
mit Außensechskant



M-Gewinde

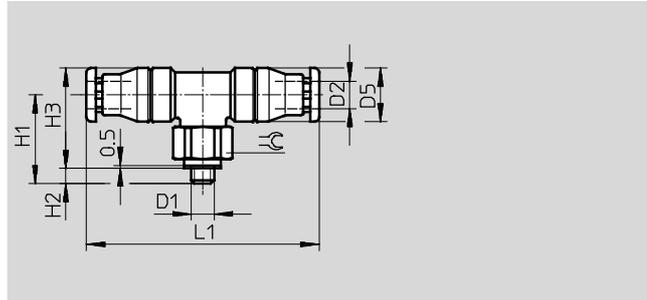

R-Gewinde

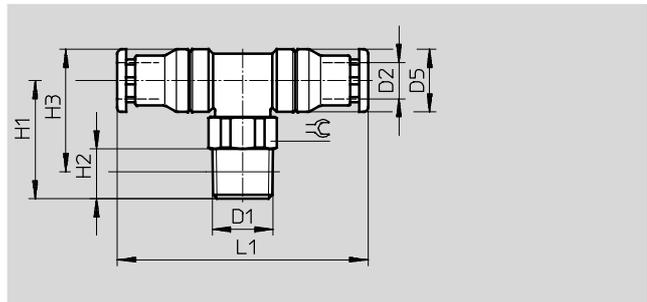

### Abmessungen und Bestellangaben


Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5	H1	H2	H3	L1	⌀	Gewicht/Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø						[g]			
<b>Metrische Gewinde mit Dichtring</b>												
M5x0,8	2	4	9,8	18,9	3	17	44,4	10	17	164200	CRQST-M5-4	1
	2	6	11,8	21,9	3	19	47,3	12	25	164201	CRQST-M5-6	1
<b>R-Gewinde</b>												
R <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	3,7	6	11,8	22,4	8	20,5	47,3	12	26	164202	CRQST- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -6	1
	5	8	13,8	25,9	8	23	52,5	14	34	164203	CRQST- <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -8	1
R <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	5	8	13,8	25,9	11	25	52,5	14	38	164204	CRQST- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -8	1
	5,9	10	16,8	30,9	11	28,5	61	17	56	164205	CRQST- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -10	1
R <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	5,9	10	16,8	30,6	12	28,5	61	17	62	164206	CRQST- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -10	1
	8,1	12	19,8	33,6	12	30	66,6	21	85	164207	CRQST- <sup>3</sup> / <sub>8</sub> -12	1
R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	8,1	12	19,8	35,7	15	34	66,6	22	106	164208	CRQST- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12	1
	9,5	16	23,7	39,7	15	36	81,4	24	128	164209	CRQST- <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -16	1

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen CRQS, Quick Star, Edelstahl

Datenblatt


## T-Steckverbindung CRQST

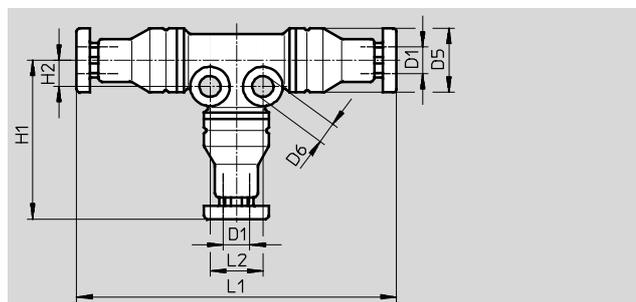

Abmessungen und Bestellangaben											
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	L1	L2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	2,1	9,8	3,2	24,2	4	48,4	8	19	130668	CRQST-4	1
6	3,5	11,8	3,2	26,7	5	53,3	10	28	130669	CRQST-6	1
8	5	13,8	3,2	29,8	6	59,5	12	38	130670	CRQST-8	1
10	6,1	16,8	4,2	35	7	69,9	14	60	130671	CRQST-10	1
12	8	19,8	4,2	37,8	8	75,6	16	87	130672	CRQST-12	1
16	9,7	23,7	4,2	45,2	9,5	90,4	19	126	130673	CRQST-16	1

\* Packungseinheit in Stück

## Y-Steckverbindung CRQSY

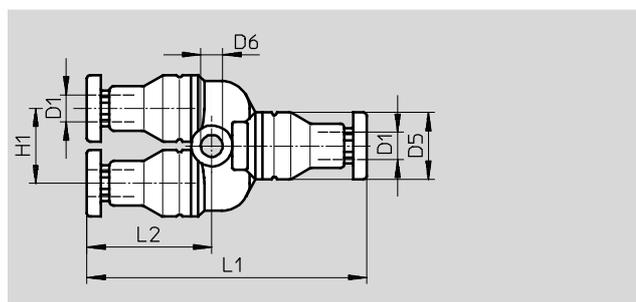

Abmessungen und Bestellangaben										
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*	
4	2	9,8	3,2	11	40,8	15	130656	CRQSY-4	1	
6	3,3	11,8	3,2	13	44,3	24	130657	CRQSY-6	1	
8	4,9	13,8	3,2	15	51	34	130658	CRQSY-8	1	
10	5,6	16,8	4,3	18	58,5	52	130659	CRQSY-10	1	
12	7	19,8	4,3	21	64,6	79	130660	CRQSY-12	1	
16	8,2	23,7	4,3	25	78,4	121	130661	CRQSY-16	1	

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS-V0, Quick Star, flammhemmend


Datenblatt

## Steckverschraubung QS-V0


Außengewinde  
mit Außensechskant



R-Gewinde

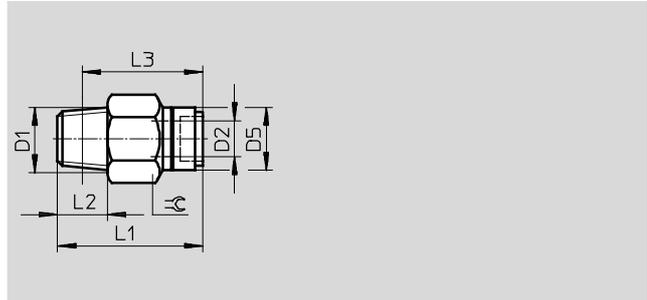

G-Gewinde

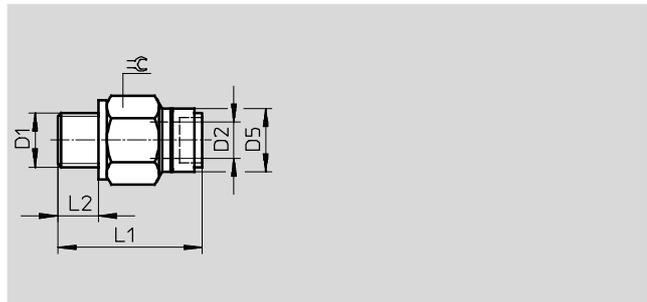


Abmessungen und Bestellangaben												
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5	L1	L2	L3	≈	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ		PE*
D1	[mm]	D2	Ø					[g]				
<b>R-Gewinde</b>												
R <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	2,6	4	12	26,1	8	22,1	10	8,7	<b>132888</b>	<b>QS-V0-1/8-4</b>	 Neu	<b>10</b>
	4	6	14	28	8	24	12	10,0	<b>160500</b>	<b>QS-V0-1/8-6</b>		<b>10</b>
	5	8	16	33,5	8	29,5	14	16,5	<b>160501</b>	<b>QS-V0-1/8-8</b>		<b>10</b>
R <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	4	6	14	30	11	24	14	18,0	<b>160502</b>	<b>QS-V0-1/4-6</b>		<b>10</b>
	5	8	16	32	11	26	14	16,5	<b>160503</b>	<b>QS-V0-1/4-8</b>		<b>10</b>
	6,7	10	19	35,5	11	29,5	17	21,5	<b>160504</b>	<b>QS-V0-1/4-10</b>		<b>10</b>
	6,7	12	22	40,9	11	34,9	21	45,0	<b>160505</b>	<b>QS-V0-1/4-12</b>		<b>10</b>
R <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	5	8	16	29,5	12	23	17	25,0	<b>160506</b>	<b>QS-V0-3/8-8</b>		<b>10</b>
	6,7	10	19	35	12	28,5	17	27,5	<b>160507</b>	<b>QS-V0-3/8-10</b>		<b>1</b>
	8,7	12	22	36,9	12	30,6	21	37,0	<b>160508</b>	<b>QS-V0-3/8-12</b>		<b>1</b>
R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	6,7	10	19	36	15	28	21	50,5	<b>160509</b>	<b>QS-V0-1/2-10</b>		<b>1</b>
	8,7	12	22	38,9	15	30,7	21	51,0	<b>160510</b>	<b>QS-V0-1/2-12</b>		<b>1</b>
<b>G-Gewinde mit Dichtring</b>												
G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	4	6	14	26,6	5,1	–	13	9,8	<b>186314</b>	<b>QS-V0-G1/8-6</b>		<b>10</b>
	5	8	16	31,9	5,1	–	14	15,0	<b>186315</b>	<b>QS-V0-G1/8-8</b>		<b>10</b>
G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	4	6	14	27,1	5,6	–	17	19,0	<b>186316</b>	<b>QS-V0-G1/4-6</b>		<b>10</b>
	5	8	16	27,9	5,6	–	17	17,0	<b>186317</b>	<b>QS-V0-G1/4-8</b>		<b>10</b>
	6,7	10	19	34,9	5,6	–	17	23,0	<b>186318</b>	<b>QS-V0-G1/4-10</b>		<b>10</b>
	6,7	12	22	39,9	5,6	–	21	52,0	<b>186319</b>	<b>QS-V0-G1/4-12</b>		<b>10</b>
G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	5	8	16	27,6	6,6	–	19	25,0	<b>186320</b>	<b>QS-V0-G3/8-8</b>		<b>10</b>
	6,7	10	19	31,4	6,6	–	19	26,0	<b>186321</b>	<b>QS-V0-G3/8-10</b>		<b>10</b>
	8,7	12	22	37,3	6,6	–	21	39,0	<b>186322</b>	<b>QS-V0-G3/8-12</b>		<b>10</b>
G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	6,7	10	19	32	7,6	–	24	53,0	<b>186323</b>	<b>QS-V0-G1/2-10</b>		<b>1</b>
	8,7	12	22	33,8	7,6	–	24	48,0	<b>186324</b>	<b>QS-V0-G1/2-12</b>		<b>1</b>

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS-V0, Quick Star, flammhemmend

Datenblatt

## Steckverbindung QS-V0

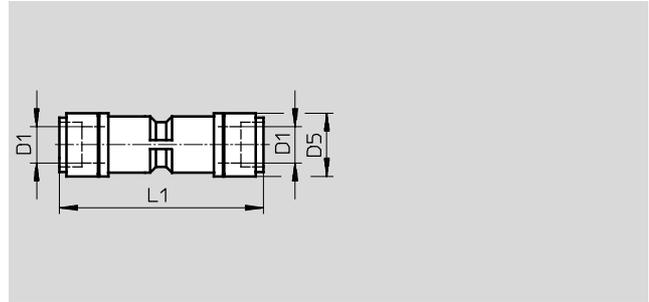

Abmessungen und Bestellangaben							
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	D5	L1	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	2,6	12	41	6,0	<b>132890</b>	<b>QS-V0-4</b>	 <b>Neu</b>
6	4	14	45,1	7,9	<b>160546</b>	<b>QS-V0-6</b>	<b>10</b>
8	5	16	48,2	11,0	<b>160547</b>	<b>QS-V0-8</b>	<b>10</b>
10	6,7	19	53,8	18,0	<b>160548</b>	<b>QS-V0-10</b>	<b>10</b>
12	8,7	22,2	57,8	26,0	<b>160549</b>	<b>QS-V0-12</b>	<b>10</b>

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS-V0, Quick Star, flammhemmend


Datenblatt

## L-Steckverschraubung QSL-V0


Außengewinde  
mit Außensechskant



R-Gewinde

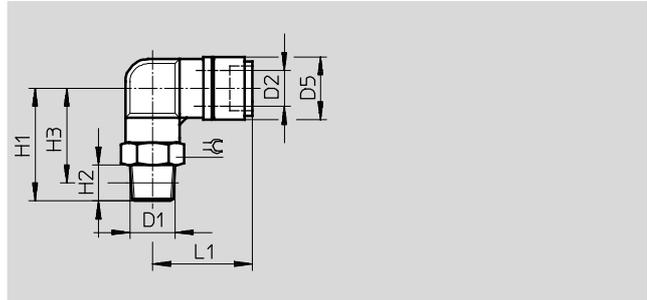

G-Gewinde

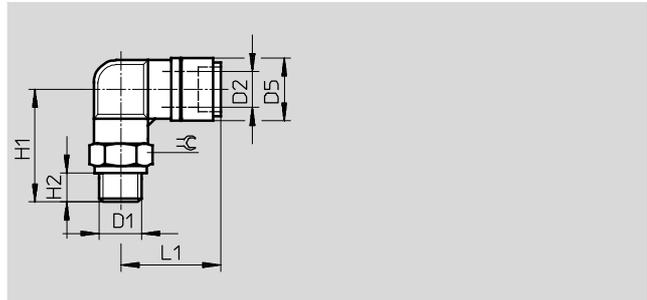


Abmessungen und Bestellangaben													
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5	H1	H2	H3	L1	⌀	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ		PE*
D1	[mm]	D2	Ø						[g]				
<b>R-Gewinde</b>													
R <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	2,3	4	12	23,3	8	19,3	23,1	10	12	<b>132891</b>	<b>QSL-V0-1/8-4</b>	 Neu	<b>10</b>
	3,6	6	14	25	8	21,1	24,9	12	15	<b>160511</b>	<b>QSL-V0-1/8-6</b>		<b>10</b>
	4,6	8	16	28	8	24,1	27,9	14	19	<b>160512</b>	<b>QSL-V0-1/8-8</b>		<b>10</b>
R <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	3,6	6	14	28	11	22	24,9	14	23	<b>160513</b>	<b>QSL-V0-1/4-6</b>		<b>10</b>
	4,6	8	16	31	11	25	27,9	14	25	<b>160514</b>	<b>QSL-V0-1/4-8</b>		<b>10</b>
	6,2	10	19	36	11	30	31,4	17	36	<b>160515</b>	<b>QSL-V0-1/4-10</b>		<b>10</b>
	6,2	12	22,2	38	11	32	34,4	21	54	<b>160516</b>	<b>QSL-V0-1/4-12</b>		<b>1</b>
R <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	4,6	8	16	32,8	12	26,5	27,9	17	38	<b>160517</b>	<b>QSL-V0-3/8-8</b>		<b>10</b>
	6,2	10	19	37	12	30,7	31,4	17	45	<b>160518</b>	<b>QSL-V0-3/8-10</b>		<b>10</b>
	7,7	12	22,2	39	12	32,7	34,4	21	54	<b>160519</b>	<b>QSL-V0-3/8-12</b>		<b>1</b>
R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	6,2	10	19	40	15	31,9	31,4	21	47	<b>160520</b>	<b>QSL-V0-1/2-10</b>		<b>1</b>
	7,7	12	22,2	42	15	33,9	34,4	21	70	<b>160521</b>	<b>QSL-V0-1/2-12</b>		<b>1</b>
<b>G-Gewinde mit Dichtring</b>													
G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	3,6	6	14	24	5,1	–	24,9	13	15	<b>186325</b>	<b>QSL-V0-G1/8-6</b>		<b>10</b>
	4,6	8	16	27	5,1	–	27,9	14	19	<b>186326</b>	<b>QSL-V0-G1/8-8</b>		<b>10</b>
G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	3,6	6	14	25,5	5,6	–	24,9	17	25	<b>186327</b>	<b>QSL-V0-G1/4-6</b>		<b>10</b>
	4,6	8	16	28,5	5,6	–	27,9	17	27	<b>186328</b>	<b>QSL-V0-G1/4-8</b>		<b>10</b>
	6,2	10	19	32,5	5,6	–	31,4	17	33	<b>186329</b>	<b>QSL-V0-G1/4-10</b>		<b>10</b>
	6,2	12	22,2	34,5	5,6	–	34,4	21	53	<b>186330</b>	<b>QSL-V0-G1/4-12</b>		<b>1</b>
G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	4,6	8	16	30	6,6	–	27,9	19	40	<b>186331</b>	<b>QSL-V0-G3/8-8</b>		<b>10</b>
	6,2	10	19	34	6,6	–	31,4	19	43	<b>186332</b>	<b>QSL-V0-G3/8-10</b>		<b>10</b>
	7,7	12	22,2	36	6,6	–	34,4	21	47	<b>186333</b>	<b>QSL-V0-G3/8-12</b>		<b>1</b>
G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	6,2	10	19	37	7,6	–	31,4	24	69	<b>186334</b>	<b>QSL-V0-G1/2-10</b>		<b>1</b>
	7,7	12	22,2	39	7,6	–	34,4	24	72	<b>186335</b>	<b>QSL-V0-G1/2-12</b>		<b>1</b>

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS-V0, Quick Star, flammhemmend

Datenblatt

## L-Steckverbindung QSL-V0

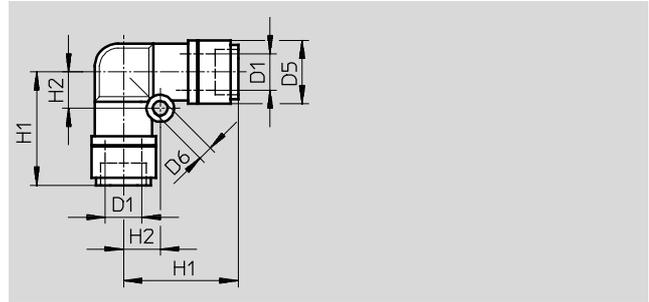

Abmessungen und Bestellangaben										
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*	
4	2,3	12	3,2	22	6,5	6,4	<b>132893</b>	<b>QSL-V0-4</b>	 <b>Neu</b>	<b>10</b>
6	3,6	14	3,2	25,2	8	8,7	<b>160540</b>	<b>QSL-V0-6</b>		<b>10</b>
8	4,6	16	4,2	27,6	10	13,0	<b>160541</b>	<b>QSL-V0-8</b>		<b>10</b>
10	6,2	19	4,2	31,4	12	20,0	<b>160542</b>	<b>QSL-V0-10</b>		<b>10</b>
12	7,7	22,2	4,2	34,4	14	29,0	<b>160543</b>	<b>QSL-V0-12</b>		<b>10</b>

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS-V0, Quick Star, flammhemmend


Datenblatt

## T-Steckverschraubung QST-V0


Außengewinde  
mit Außensechskant



R-Gewinde

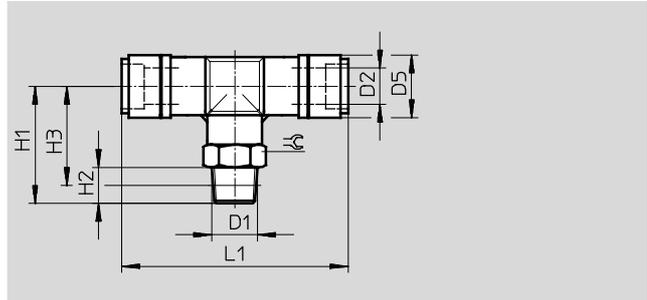

G-Gewinde

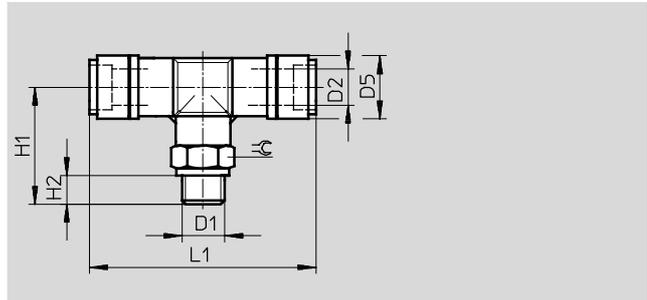

Abmessungen und Bestellangaben													
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5	H1	H2	H3	L1	⌀	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ		PE*
D1	[mm]	D2	Ø						[g]				
<b>R-Gewinde</b>													
R <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	2,3	4	12	23,2	8	19,2	44	10	15	<b>132894</b>	<b>QST-V0-1/8-4</b>	 Neu	<b>10</b>
	3,6	6	14	26	8	22,1	50,5	12	19	<b>160522</b>	<b>QST-V0-1/8-6</b>		<b>10</b>
	4,6	8	16	29	8	22,4	55,2	14	24	<b>160523</b>	<b>QST-V0-1/8-8</b>		<b>10</b>
R <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	3,6	6	14	29	11	23	50,5	14	27	<b>160524</b>	<b>QST-V0-1/4-6</b>		<b>10</b>
	4,6	8	16	29,3	11	23,3	55,2	14	30	<b>160525</b>	<b>QST-V0-1/4-8</b>		<b>10</b>
	6,2	10	19	36	11	30	60,8	17	44	<b>160526</b>	<b>QST-V0-1/4-10</b>		<b>10</b>
	6,2	12	22,2	38	11	32	66,8	21	63	<b>160527</b>	<b>QST-V0-1/4-12</b>		<b>10</b>
R <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	4,6	8	16	31,1	12	24,8	55,2	17	43	<b>160528</b>	<b>QST-V0-3/8-8</b>		<b>10</b>
	6,2	10	19	37	12	30,7	60,8	17	53	<b>160529</b>	<b>QST-V0-3/8-10</b>		<b>10</b>
	7,7	12	22,2	39	12	32,7	66,8	21	63	<b>160530</b>	<b>QST-V0-3/8-12</b>		<b>1</b>
R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	6,2	10	19	40	15	31,9	60,8	21	74	<b>160531</b>	<b>QST-V0-1/2-10</b>		<b>1</b>
	7,7	12	22,2	42	15	33,9	66,8	21	81	<b>160532</b>	<b>QST-V0-1/2-12</b>		<b>1</b>
<b>G-Gewinde mit Dichtring</b>													
G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	4,7	6	14	25	5,1	–	50,5	13	19	<b>186336</b>	<b>QST-V0-G1/8-6</b>		<b>10</b>
	5,4	8	16	25,3	5,1	–	55,2	14	23	<b>186337</b>	<b>QST-V0-G1/8-8</b>		<b>10</b>
G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	5,7	6	14	26,5	5,6	–	50,5	17	29	<b>186338</b>	<b>QST-V0-G1/4-6</b>		<b>10</b>
	6	8	16	26,8	5,6	–	55,2	17	32	<b>186339</b>	<b>QST-V0-G1/4-8</b>		<b>10</b>
	7,3	10	19	32,5	5,6	–	60,8	17	41	<b>186340</b>	<b>QST-V0-G1/4-10</b>		<b>10</b>
	8,8	12	22,2	34,5	5,6	–	66,8	21	64	<b>186341</b>	<b>QST-V0-G1/4-12</b>		<b>10</b>
G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	7,2	8	16	28,3	6,6	–	55,2	19	45	<b>186342</b>	<b>QST-V0-G3/8-8</b>		<b>10</b>
	8	10	19	34	6,6	–	60,8	19	51	<b>186343</b>	<b>QST-V0-G3/8-10</b>		<b>10</b>
	8,8	12	22,2	36	6,6	–	66,8	21	59	<b>186344</b>	<b>QST-V0-G3/8-12</b>		<b>1</b>
G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	9,6	10	19	37	7,6	–	60,8	24	77	<b>186345</b>	<b>QST-V0-G1/2-10</b>		<b>1</b>
	9,9	12	22,2	39	7,6	–	66,8	24	84	<b>186346</b>	<b>QST-V0-G1/2-12</b>		<b>1</b>


\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS-V0, Quick Star, flammhemmend

**FESTO**

Datenblatt

## T-Steckverbindung QST-V0

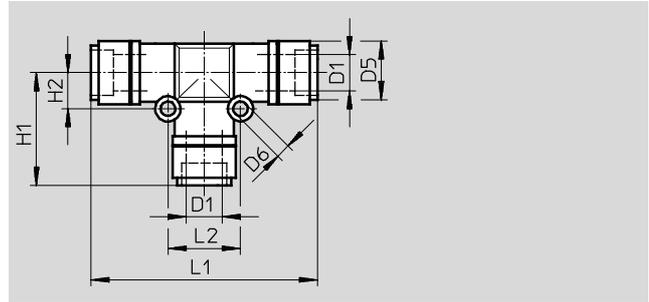

Abmessungen und Bestellangaben												
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	L1	L2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*	
4	2,6	12	3,2	22	6,5	44	13	9,4	<b>132896</b>	<b>QST-V0-4</b>	 <b>Neu</b>	<b>10</b>
6	4	14	3,2	25,15	8	50,3	16	14,0	<b>160533</b>	<b>QST-V0-6</b>		<b>10</b>
8	5	16	3,2	27,4	9	54,8	18	18,0	<b>160534</b>	<b>QST-V0-8</b>		<b>10</b>
10	6,7	19	4,2	30,4	12	60,8	24	28,0	<b>160535</b>	<b>QST-V0-10</b>		<b>10</b>
12	8,7	22,2	4,2	33,2	14	66,8	28	41,0	<b>160536</b>	<b>QST-V0-12</b>		<b>1</b>

\* Packungseinheit in Stück

# Steckverschraubungen QS, Quick Star

Zubehör

FESTO

## Lösegabel QSO

Lösehilfe für  
QS-Steckverschraubungen



Abmessungen und Bestellangaben			
Schlauch-Außen-Ø	Gewicht pro Stück [g]	Teile-Nr. Typ	PE*
3 ... 10	13	<b>158419 QSO</b>	<b>1</b>

\* Packungseinheit in Stück