

Vakum tutucular ESG



- Her türlü vantuz tutucu kombinasyonu ve vantuzlar aynı boyutta olabilir
- 15 farklı vantuz çapı, 2 ... 200 mm
- 6 farklı vantuz malzemesi
- 6 farklı vantuz şekli
- 14 farklı vantuz tutucu
- Geniş sıcaklık aralığı ve parça yüzeyleri için uygun

Ek bilgi → Internet: .../esg

Önemli özellikler

Bir bakışta


- Modüler ürün
2,000 tipin üzerinde
- Her uygulama için doğru çözüm
- Çok farklı sıcaklık aralığı ve parça yüzeyleri olan uygulamalara uyan kapsamlı seri
- Farklı ağırlık, yüzey ve şekle sahip parçaların taşınması için ideal çözüm
- Ayrıca modüler serideki tüm bileşenler değiştirme durumunda kolay ve hızlı şekilde birbirlerinin yerini alabilir
- Vakum tutucular komple veya ayrı ayrı bileşenler olarak sipariş edilebilir
- Basitleştirilmiş lojistik
- Uzun kullanım ömrü
- Düşük yatırım maliyeti
- Geniş seri – endüstriyel çözümleri içerir

Seçim





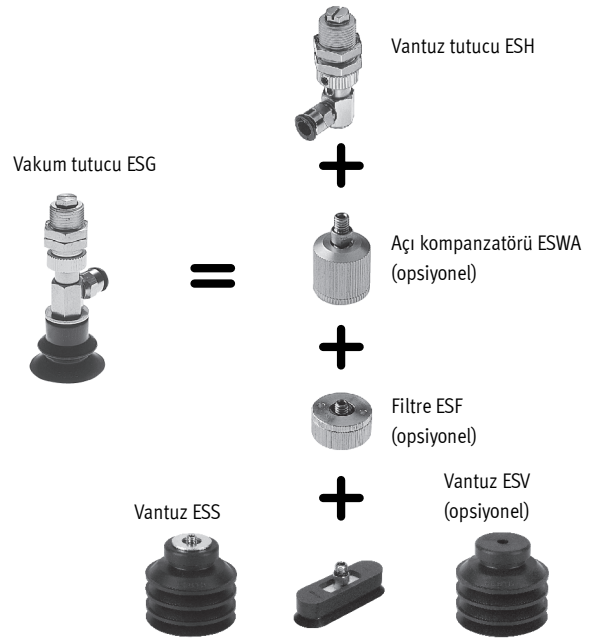


Ürün seçimi:

- 2 vantuz şekli:
 - Yuvarlak, 15 farklı çap
 - Oval, 11 farklı çap
- 6 vantuz tasarımı
- 6 farklı vantuz malzemesi
- Çok sayıda vantuz tutucu:
 - Yükseklik kompanzatorlü ve kompanzatorlüsüz
 - Farklı hortum bağlantılı: çabuk bağlantı, geçmeli bağlantı veya dişli
- Opsiyonel aksesuarlar: filtreler ve açılı kompanzatorleri

Komple çözüm sunan vakum tutucular/tek tek bileşenlerden yapılır



Vakum tutucular ESG

Ürün gamına genel bakış				
Versiyon	Tanım	Seçim	→ Sayfa/ İnternet	
Eksiksiz çözüm				
	Vakum tutucular ESG	ESG vakum tutucu spesifik gereksinimlerinize uygun montajlı olarak gelir ve kullanıma hazırdır.	Vakum tutucu serisi 2,000'in üzerinde tip içeren modüler ürün sistemiyle sınırsız sayıda kombinasyon imkanı sunar.	esg
Herbir bileşen				
	Vantuz tutucular ESH	Vantuz veya aksesuarlar doğrudan vantuz tutucuya takılır.	<ul style="list-style-type: none"> • 6 tutucu boyutu • 8 tutucu tipi • 3 hortum bağlantısı 	P-605
	Vantuzlar ESS Vantuzlar ESV	Vantuz vantuzun kendisi ile bağlantılı destek plakasından oluşur.	<ul style="list-style-type: none"> • 6 bağlantı boyutu: her tutucu ebadı için bir hortum bağlantısı • 2 vantuz şekli • 6 vantuz tasarımı • 6 vantuz malzemesi 	P-607
Aksesuarlar				
	Açı kompensatörleri ESWA	Açı kompensatörü düzgün yüzeyli olmayan parçalar için bile maksimum vantuz tutuşu sağlar.	-	eswa
	Filtreler ESF	Vakum jeneratörlerini kirlenme ve hasardan korur .	-	esf
	Açı kompensatörleri ESWA	Açı kompensatörü düzgün yüzeyli olmayan parçalar için bile maksimum vantuz tutuşu sağlar.	-	P-618
	Filtreler ESF	Vakum jeneratörlerini kirlenme ve hasardan korur .	-	P-618

Vakum tutucular ESG

Tipler


Vantuz tutucular

Dişli bağlantı G
vantuz \varnothing 60 ... 200 mm için
vantuz boy 15x45 ... 30x90 mm için

Geçmeli bağlantı QS
vantuz \varnothing 2 ... 50 mm için
vantuz boy 4x10 ... 10x30 mm için

Geçmeli bağlantı PK
vantuz \varnothing 2 ... 50 mm için
vantuz boy 4x10 ... 10x30 mm için

Tutucu tipi
vantuz \varnothing [mm] için
vantuz boy [mm] için

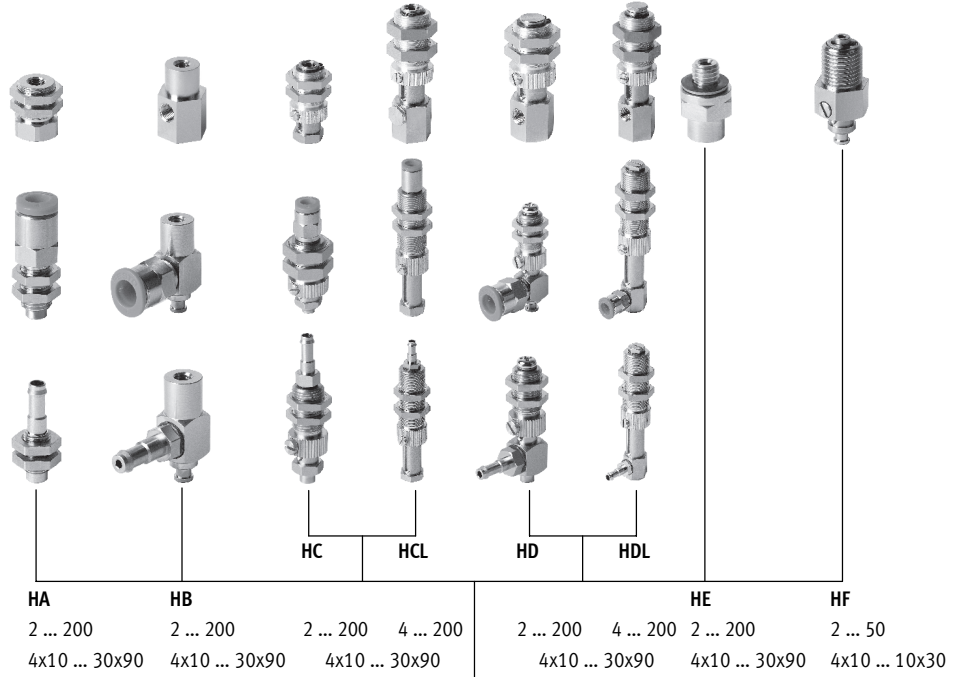


Açı kompanzatorleri
vantuz \varnothing 10 ... 100 mm için
yalnız 3, 4 ve 5 ebadında tutucular

Filtreler
vantuz \varnothing 10 ... 50 mm için
vantuz boy 4x10 ... 10x30 mm için
yalnız 3 ve 5 ebadında tutucular

Vantuzlar

Malzemeler:

- Nitril kauçuk (NBR)
vantuz \varnothing 2 ... 200 mm için
- Nitril kauçuk (NBR)
antistatik
vantuz \varnothing 2 ... 50 mm için
- Poliüretan (PU)
vantuz \varnothing 2 ... 200 mm için
- Silikon (SI)
vantuz \varnothing 2 ... 200 mm için
- Viton keçe (FPM)
vantuz \varnothing 2 ... 200 mm için
- Vulkollan® (GT/BT)
vantuz \varnothing from 30 ... 100 mm için

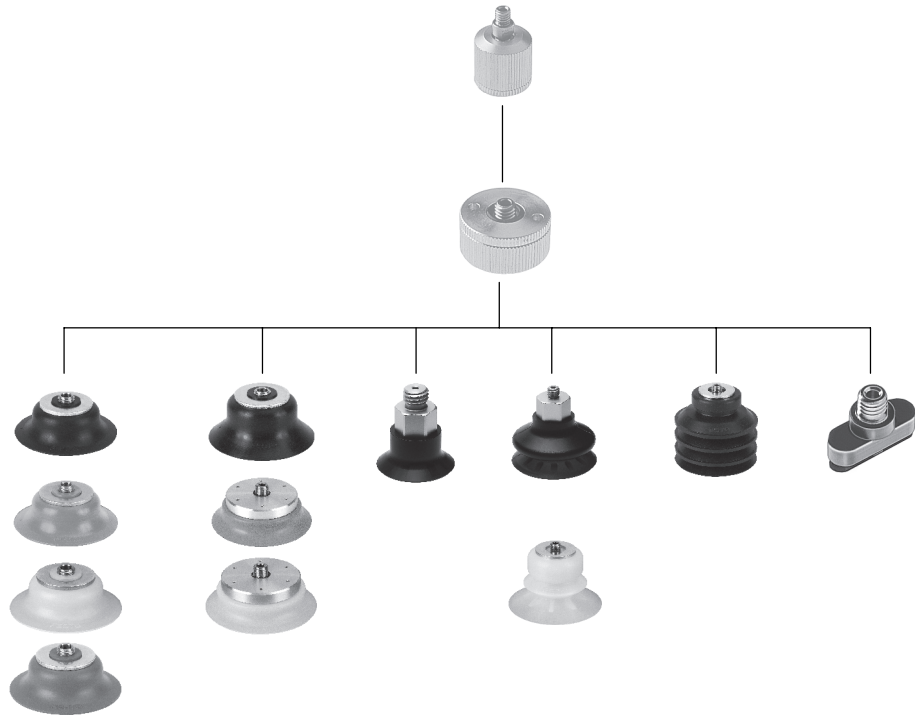

Vantuz şekli
vantuz \varnothing [mm] için

Vantuz şekli	Yuvarlak	Yuvarlak, ekstra derin	Çan şeklinde	Körükler 1,5 kıvrım	Körükler 3,5 kıvrım	Oval
vantuz \varnothing [mm] için	2 ... 200	15 ... 100	30 ... 100	10 ... 80	10 ... 50	4x10 ... 30x90

