


## Elektriksel adaptörler FBA

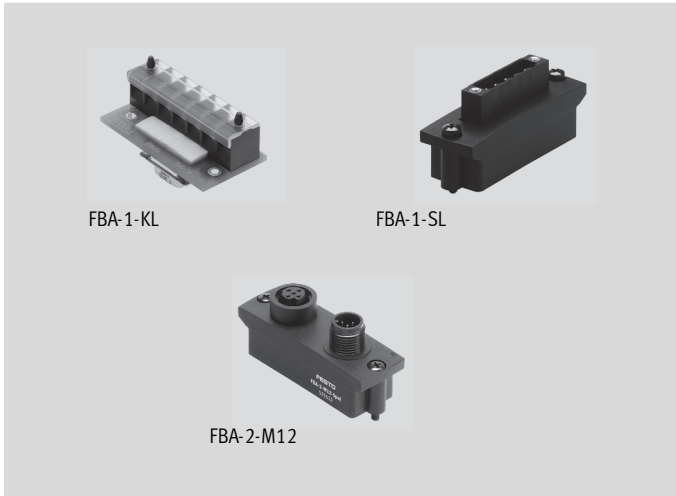

- Fieldbus bağlantısı için soket
- Sub-D soket ve soket için adaptör
- Soket, 9-pin, - 5-pin/2x5-pin bağlantı

Ek bilgi → Internet: .../fba

Genel teknik veriler		FBA-1-KL-5POL	FBA-2-M12-5POL...	FBA-1-SL-5POL
Montaj tipi		İki M3x20 vida		
Çalışma gerilimi aralığı	[V DC]	24		
İzin verilen akım yükü	[A]	7,5	4	4
Maks. kablo kesiti	[mm <sup>2</sup> ]	0,5	–	–
EN 60529'a uygun koruma sınıfı		IP20	IP65	IP40
Malzemeler	Gövde	Polyamid		
	Kontaklar	Altın kaplı bronz		
Ortam sıcaklığı	[°C]	–5 ... +50		
Depolama sıcaklığı	[°C]	–20 ... +70		

## Elektriksel adaptörler FBA

Pin dağılımı – Sub-D/karşı taraf				FBA-1-KL-5POL				FBA-1-SL-5POL					
Sub-D bağlantı	Pin	Pin	Klemens dizisi	Sub-D bağlantı	Pin	Pin	Soket	Sub-D bağlantı	Pin	Pin	Soket		
	1				1				1				
	2	DA			2	2				2		2	
	3	DG			3	1				3		1	
	4				4					4			
	5	FG			5	3				5		3	
	6				6					6			
	7	DB			7	4				7		4	
	8				8					8			
	9				9	5				9		5	
	Gövde	SLD			Gövde	3			Gövde	3			
FBA-2-M12-5POL				FBA-2-M12-5POL-RK									
Sub-D bağlantı	Pin	Pin	Soket	Sub-D bağlantı	Pin	Pin	Soket	Sub-D bağlantı	Pin	Pin	Soket		
	1				1				1				
	2	5			2	5				2		5	
	3	3			3	3				3		3	
	4				4					4			
	5	1			5	1				5		1	
	6				6					6			
	7	4			7	4				7		4	
	8				8					8			
	9	2			9	2				9		2	
	Gövde	1			Gövde	1			Gövde	1			
	1	5			1	5			1	5			
	2				2					2			
	3	4			3	4				3		4	
	4				4					4			
	5				5	3				5		3	
	6				6	1				6		1	
	7				7					7			
	8	2			8	2				8		2	
	9				9					9			
	Gövde	Gövde			Gövde	Gövde			Gövde	Gövde			

Sipariş bilgileri	Elektriksel bağlantı	Sipariş kodu
	Düz soket, Sub-D, 9-pin, vidalı klemens, 5-pin	FBA-1-KL-5POL
	Düz soket, Sub-D, 9-pin, soket M12, 5-pin	FBA-2-M12-5POL
	Düz soket, Sub-D, 9-pin, soket M12, 5-pin B-kodlu(ReverseKey)	FBA-2-M12-5POL-RK
	Düz soket, Sub-D, 9-pin, soket, 5-pin	FBA-1-SL-5POL