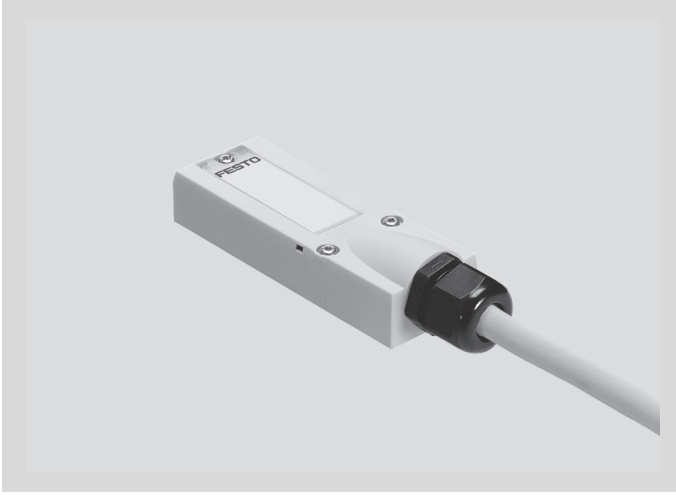


Bağlantı kabloları VMPA-KMS

 
 
 


- Multipin soket bağlantısı için kablolu soket (32 MPA tip valf adasına)
- 8 veya 24 bobin için
- Sub-D
- Hareketli kablo kanallarında kullanıma uygun VMPA-KMS2 tasarımı

Ek bilgi → Internet: [.../vmpa-kms](http://www.festo.com/vmpa-kms)

Genel teknik veriler		VMPA-KMS...	VMPA-KMS-H
Tip		Soket, 25-pin, Sub-D	
Elektriksel bağlantı		Soket, 25-pin, Sub-D	
Montaj tipi		3 M3x22 vida	
Kablo bağlantısı		–	M20x1,5
İzin verilen kablo çapı	[mm]	–	6 ... 12
Çalışma gerilimi aralığı	[V DC]	24	
İzin verilen akım yükü	[A]	3	
EN 60529'a uygun koruma sınıfı		IP65 (montajlı)	
Malzemeler	Gövde	Cam fiber güçlendirilmiş polyamid	
	Kontaklar	Altın kaplı bakır bazlı alaşım	
	Conta	Poliüretan	
Ortam sıcaklığı	[°C]	–30 ... +80	

Devre (soket görünümü)				
	Pin	Kablo rengi	Pin	Kablo rengi
14 ○ 1	1	Beyaz	14	Sarı-kahverengi
15 ○ 2	2	Yeşil	15	Beyaz-gri
16 ○ 3	3	Sarı	16	Gri-kahverengi
17 ○ 4	4	Gri	17	Beyaz-pembe
18 ○ 5	5	Pembe	18	Pembe-kahverengi
19 ○ 6	6	Mavi	19	Beyaz-mavi
20 ○ 7	7	Kırmızı	20	Kahverengi-mavi
21 ○ 8	8	Mor	21	Beyaz-kırmızı
22 ○ 9	9	Gri-pembe	22	Kahverengi-kırmızı
23 ○ 10	10	Kırmızı-mavi	23	Beyaz-siyah
24 ○ 11	11	Beyaz-yeşil	24	Kahverengi
25 ○ 12	12	Kahverengi-yeşil	25	Siyah
25 ○ 13	13	Beyaz-sarı		

Sipariş bilgileri				
	Kablo bileşimi	Kablo çapı	Kablo uzunluğu	Sipariş kodu
	[mm ²]	[mm]	[m]	
Bireysel montaj için kapak				
	–	–	–	VMPA-KMS-H
Polivinil klorid kablo kılıfı				
	10x0,34	6,9	2,5	VMPA-KMS1-8-2.5
	10x0,34	6,9	5	VMPA-KMS1-8-5
	10x0,34	6,9	10	VMPA-KMS1-8-10
	25x0,34	11,4	2,5	VMPA-KMS1-24-2.5
	25x0,34	11,4	5	VMPA-KMS1-24-5
	25x0,34	11,4	10	VMPA-KMS1-24-10
Poliüretan kablo kılıfı				
	10x0,25	7,7	2,5	VMPA-KMS2-8-2.5-PUR
	10x0,25	7,7	5	VMPA-KMS2-8-5-PUR
	10x0,25	7,7	10	VMPA-KMS2-8-10-PUR
	25x0,25	10,8	2,5	VMPA-KMS2-24-2.5-PUR
	25x0,25	10,8	5	VMPA-KMS2-24-5-PUR
	25x0,25	10,8	10	VMPA-KMS2-24-10-PUR

