


# 消音器 U/UC

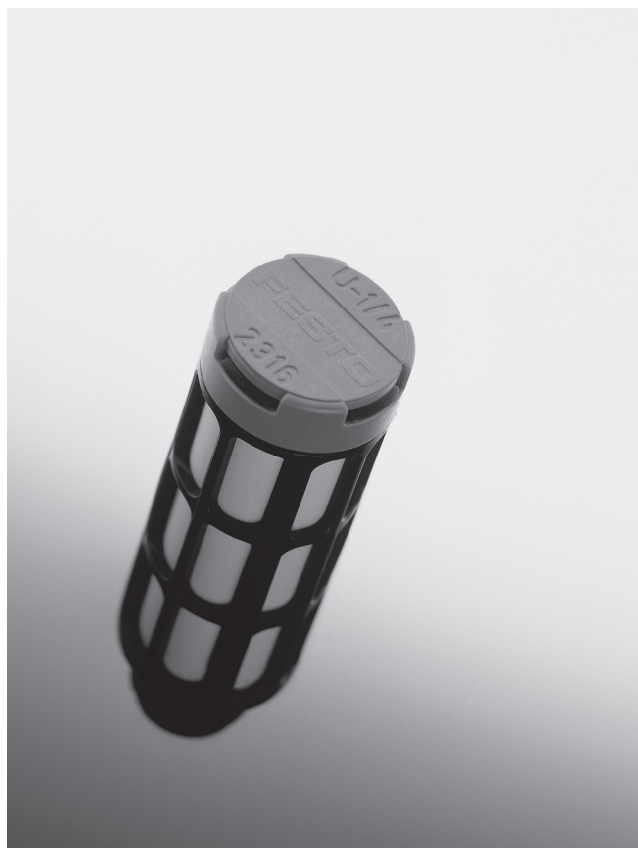


- 簡單、快速的安裝
- 精巧型設計
- 大流量
- 更多螺紋選擇

詳細產品訊息  
 → DVD-ROM 和 [xdki.festo.com.tw](http://xdki.festo.com.tw)

產品範圍概覽				
功能	型號	型式	連接口	→ 頁碼
消音器	U	燒結金屬	M3, M5	5-196
		塑膠	G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> , G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> , G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> , G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> , G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> , G1	5-196
		壓鑄金屬	G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> , G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> , G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> , G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> , G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> , G1	5-196
	UC	聚乙烯	M5, M7	5-196
			G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> , G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	
	UC-...H	具插入式套管	3, 4, 6, 8, 10	5-196
	U-PK	具倒鉤接頭	PK-3, PK-4	DVD-ROM
UO	用於真空產生器	M7	6-8	
		G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> , G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> , G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>		
過濾消音器	LFU	用於排氣	G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> , G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> , G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> , G1	DVD-ROM

工作環境		
工作壓力	[bar]	0 ... 10
環境溫度 <sup>1)</sup>	[°C]	-10 ... +70

1) 注意所使用氣管的工作範圍。

 注意  
 清洗消音器須用煤油或苯  
 (不能用三氯乙烯)。

## 消音器 U/UC

FESTO

消音器 U			
連接口	噪音大小 <sup>1)</sup> [dB (A)]	型號	PU <sup>2)</sup>
燒結金屬			
M3	< 65	U-M3	10
M5	< 70	U-M5	10
		U-M5-50	50
塑膠			
G1/8	< 77	U-1/8	1
		U-1/8-50	50
G1/4	< 77	U-1/4	1
		U-1/4-20	20
G3/8	< 82	U-3/8	1
		U-3/8-20	20
G1/2	< 80	U-1/2	1
		U-1/2-20	20
G3/4	< 83	U-3/4	1
G1	< 84	U-1	1
壓鑄金屬			
G1/8	< 74	U-1/8-B	1
G1/4	< 79	U-1/4-B	1
G3/8	< 80	U-3/8-B	1
G1/2	< 80	U-1/2-B	1
G3/4	< 81	U-3/4-B	1
G1	< 82	U-1-B	1

- 1) 在氣體壓力為6 bar，距離消音器1 m處測量。  
2) 包裝單元內的數量。

消音器 UC			
插入式套管 Ø D1	噪音大小 <sup>1)</sup> [dB (A)]	型號	PU <sup>2)</sup>
聚乙烯 – 用於快速接頭 QS			
3	< 60	UC-QS-3H	1
4	< 60	UC-QS-4H	1
6	< 60	UC-QS-6H	1
8	< 60	UC-QS-8H	1
10	< 68	UC-QS-10H	1
連接口			
連接口	噪音大小 <sup>1)</sup> [dB (A)]	型號	PU <sup>2)</sup>
聚乙烯 – 用於精巧型電磁閥 CPE			
M5	< 60	UC-M5	1
		UC-M5-50	50
M7	< 58	UC-M7	1
		UC-M7-50	50
G1/8	< 59	UC-1/8	1
		UC-1/8-50	50
G1/4	< 60	UC-1/4	1
		UC-1/4-20	20

- 1) 在氣體壓力為6 bar，距離消音器1 m處測量。  
2) 包裝單元內的數量。