 




Optische Anzeige Typ OH-10

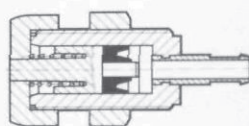

Diese Anzeige spricht an, wenn im Anschluß ein Druck von mehr als 1,4 bar vorhanden ist. Der Anzeigestift ist 3 mm sichtbar.

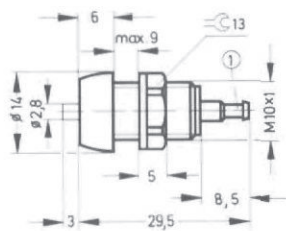

Bestellbezeichnung	Teile-Nr./Typ	9791 OH-10
Medium		gefilterte, geölte oder gefilterte, nicht geölte Druckluft
Bauart		Anzeigestift mit Federrückstellung
Befestigungsart		Fronttafeleinbau (Einbau- $\varnothing$ 10,5 mm)
Anschluß		Stecknippel für Kunststoffschlauch NW 3
Druckbereich		1,4 bis 8 bar
Anzeigefarbe		rot
Temperaturbereich		-10 bis +80° C
Werkstoffe		Gehäuse: Kunststoff, Dichtungen: NBR
Gewicht		0,004 kg