


 
Bağlantı kabloları KDI

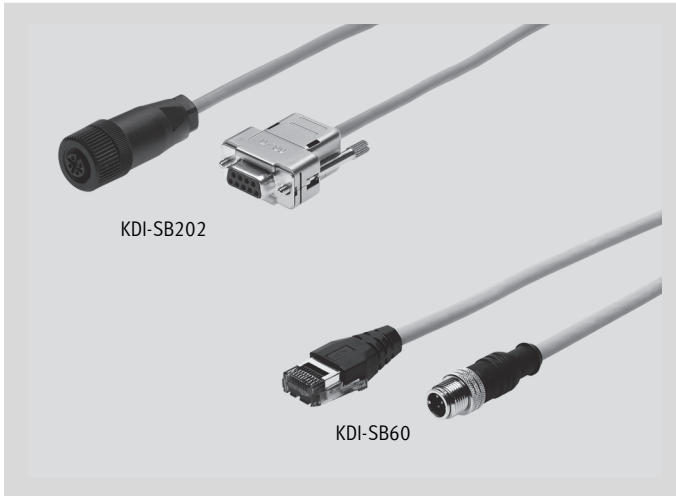

- Farklı uygulamalar için programlama kablosu
- İki uçta ön montajlı
- Kablo uzunlukları 3 m, 6 m ve 10 m

Ek bilgi → Internet: [.../kdi](#)

Genel teknik veriler		
Montaj tipi		M12 bağlantı somunu/dişli bağlantı, klips/2xM3 vida
Elektriksel bağlantı		Düz soket, 5-pin, M12- düz soket, 9-pin, Sub-D
Kablo bileşimi	[mm ²]	4x0,14
Çalışma gerilimi aralığı	[V]	300 AC
Malzemeler	Gövde	Polyester/poliüretan
	Kontaklar	Altın kaplı bakır bazlı alaşım
	Bağlantı somunu	Nikel kaplı piriç
	Kablo kılıfı	Poliüretan
Ortam sıcaklığı	[°C]	-30 ... +80

Sipariş bilgileri		
	Uzunluk [m]	Sipariş kodu
	5	KDI-SB202-BU9

