


Bağlantı kabloları KMC

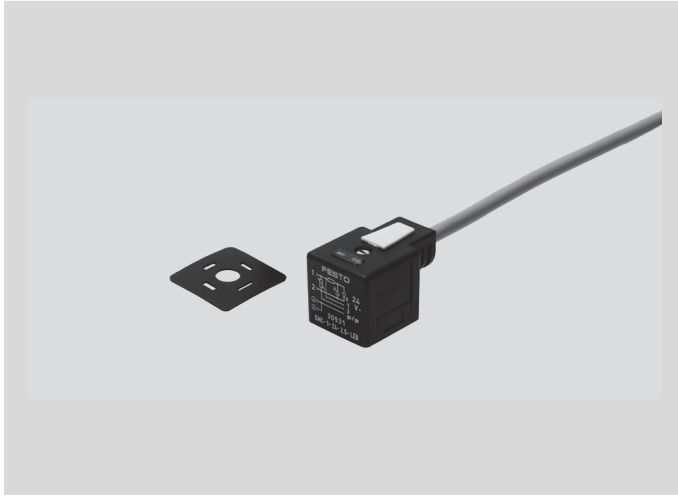

- Tekli bağlantı için kablolu soket
- Ön montajlı
- Kablo uzunlukları 2,5 m, 5 m ve 10 m
- Soket, 3-pin
- D ve N1 bobinli valfler için

Ek bilgi → Internet: [.../kmc](#)

Genel teknik veriler		KMC-1-24...	KMC-1-230AC...
Tip			
Elektriksel bağlantı		Soket, yuvarlak tasarım	
Montaj tipi		M3 merkez vida	
Kablo bileşimi	[mm ²]	3x0,75	
Kablo çapı	[mm]	6	
Çalışma gerilimi	[V]	24 DC	0 ... 240 DC/AC
Anahtarlama konum göstergesi		LED	-
EN 60529'a uygun koruma sınıfı		IP67 (montajlı)	
Malzemeler	Gövde	Polimer	
	Kontaklar	Bronz	
	Kablo kılıfı	Polivinil klorid	
Ortam sıcaklığı	[°C]	-20 ... +80	

Sipariş bilgileri			
	Çalışma gerilimi [V]	Kablo uzunluğu [m]	Sipariş kodu
	24 DC	2,5	KMC-1-24DC-2.5-LED
	24 DC	5	KMC-1-24DC-5-LED
	24 DC	10	KMC-1-24-10-LED
	0 ... 240 DC/AC	2,5	KMC-1-230AC-2.5
	0 ... 240 DC/AC	5	KMC-1-230AC-5

