

Verbindungsleitungen NEBU, universell

Datenblatt

FESTO

Verbindungsleitung KVI-CP

- Verbindungsleitung für Feldbusanschluss (CP-Bus Ventilinsel CPV, Typ 03 und Installationssystem CPI)
- Beidseitig konfektioniert
- Kabellängen 0,25 m, 0,5 m 2 m, 5 m oder 8 m
- 5-polig
- Rundstecker



Allgemeine Technische Daten

Befestigungsart		Überwurfmutter M9
Einbaulage		beliebig
Betriebsspannungsbereich	[V DC]	60
Strombelastbarkeit	[A]	1,6
Kabelaufbau	[mm ²]	2x0,24, 2x0,34 und 0,49
Kabel-Ø	[mm]	5,5
Schutzart nach EN 60529		IP65/67 (montiert)

Werkstoffe

Gehäuse		PUR, Messing vernickelt
Kontakte		Bronze/Messing vergoldet
Kabelmantel		PUR
Farbe Kabelmantel		lichtgrau
Werkstoff-Hinweis		RoHS konform


Betriebs- und Umweltbedingungen

Umgebungstemperatur bewegte Kabelverlegung	[°C]	-5 ... +80
Umgebungstemperatur	[°C]	-20 ... +80

Abmessungen


Download CAD-Daten → www.festo.com

KVI-CP-3-WSWD-...

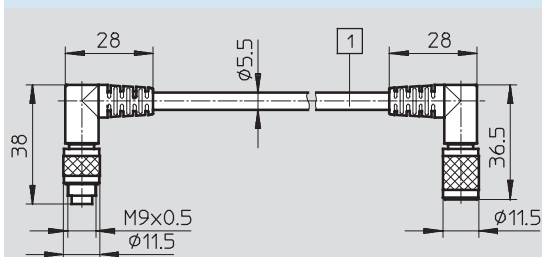

- 1 Kabellänge 0,25 m, 0,5 m, 2 m, 5 m, oder 8 m



KVI-CP-3-GSGD-...

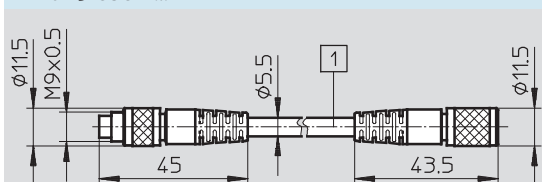

- 1 Kabellänge 2 m, 5 m oder 8 m

Verbindungsleitungen NEBU, universell

Datenblatt

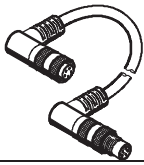Bestellangaben					
	Elektrischer Anschluss	Gewicht [g]	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
	Winkelstecker - Winkeldose	34	0,25	540327	KVI-CP-3-WS-WD-0,25
		45	0,5	540328	KVI-CP-3-WS-WD-0,5
		116	2	540329	KVI-CP-3-WS-WD-2
		256	5	540330	KVI-CP-3-WS-WD-5
		399	8	540331	KVI-CP-3-WS-WD-8
	Gerader Stecker - gerade Dose	114	2	540332	KVI-CP-3-GS-GD-2
		255	5	540333	KVI-CP-3-GS-GD-5
		397	8	540334	KVI-CP-3-GS-GD-8