

Konfektionierbare Steckverbinder NECV, für Ventile

FESTO

Datenblatt

Steckdose MSSD-N

- Für Ventile mit Magnetspule MD-2 und MH-2



Allgemeine Technische Daten

Elektrischer Anschluss	Dose gewinkelt
	3-polig
	Schraubklemme
	viereckige Bauform MSF
	nach EN 175301-803
Kabelverschraubung	M20
Zulässiger Kabel-Ø [mm]	8 ... 10
Anschlussquerschnitt [mm²]	max. 1,5
Befestigungsart	Zentralschraube M3
Einbaulage	beliebig
Schutzart nach EN 60529	IP65 (montiert)

Werkstoffe


Gehäuse	PA verstärkt
Farbe Gehäuse	schwarz
Schrauben	Stahl
Dichtungen	VMQ
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform

Betriebs- und Umweltbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-20 ... +80
--------------------------	-------------

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

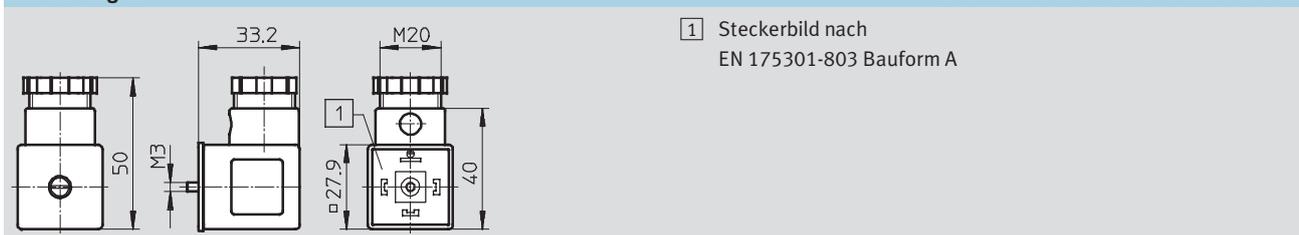

Bestellangaben

Beschreibung	Gewicht	Teile-Nr.	Typ
Dose gewinkelt, 3-polig, viereckige Bauform MSF	30 g	550067	MSSD-N