

Verbindungsleitungen, Sub-D 37-polig

Datenblatt

FESTO

Anschlussleitung NEBV-S1W37

- Anschlussleitung für Multipolanschluss
- vorkonfektioniert
- Kabellängen 2,5 m, 5 m oder 10 m
- 10-adrig, 26-adrig, 27-adrig oder 37-adrig
- Sub-D, 37-polig



Allgemeine Technische Daten	
Elektrischer Anschluss	Dose 37-polig, Sub-D
Nennbetriebsspannung [V DC]	24
Betriebsspannungsbereich [V DC]	21,6 ... 26,4
Leiter-Nennquerschnitt [mm ²]	0,34
Leitungseigenschaft	Standard
Schutzart	IP65
	NEMA4

Werkstoffe			
Typ	NEBV-S1W37-E-...	NEBV-S1W37-K-...	NEBV-S1W37-KM-...
Gehäuse	PA	PA	PA
Kabelmantel	TPE-U (PUR)	TPE-U (PUR)	PVC

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-5 ... +50

Verbindungsleitungen, Sub-D 37-polig

Datenblatt

Beschaltung (Blick auf Dose)								
	NEBV-S1W37-...-LE10		NEBV-S1W37-...-LE26		NEBV-S1W37-...-LE27		NEBV-S1W37-...-LE37	
	Pin	Aderfarbe ¹⁾	Pin	Aderfarbe ¹⁾	Pin	Aderfarbe ¹⁾	Pin	Aderfarbe ¹⁾
	1	WH	1	WH	1	WH	1	WH
	2	BN	2	BN	2	BN	2	BN
	3	GN	3	GN	3	GN	3	GN
	4	YE	4	YE	4	YE	4	YE
	5	GY	5	GY	5	GY	5	GY
	6	PK	6	PK	6	PK	6	PK
	7	BU	7	BU	7	BU	7	BU
	8	RD	8	RD	8	RD	8	RD
	9	–	9	GY PK	9	GY PK	9	GY PK
	10	–	10	RD BU	10	RD BU	10	RD BU
	11	–	11	WH GN	11	WH GN	11	WH GN
	12	–	12	BN GN	12	BN GN	12	BN GN
	13	–	13	WH YE	13	WH YE	13	WH YE
	14	–	14	YE BN	14	YE BN	14	YE BN
	15	–	15	WH GY	15	WH GY	15	WH GY
	16	–	16	GY BN	16	GY BN	16	GY BN
	17	–	17	WH PK	17	WH PK	17	WH PK
	18	–	18	PK BN	18	PK BN	18	PK BN
	19	–	19	WH BU	19	WH BU	19	WH BU
	20	–	20	BN BU	20	BN BU	20	BN BU
	21	–	21	WH RD	21	WH RD	21	WH RD
	22	–	22	BN RD	22	BN RD	22	BN RD
	23	–	23	–	23	GY GN	23	GY GN
	24	–	24	–	24	–	24	YE GY
	25	–	25	–	25	–	25	PK GN
	26	–	26	–	26	–	26	YE PK
	27	–	27	–	27	–	27	GN BU
	28	–	28	–	28	–	28	YE BU
	29	–	29	–	29	–	29	GN RD
	30	–	30	–	30	–	30	YE RD
	31	–	31	–	31	–	31	GN BK
	32	–	32	–	32	–	32	GY BU
	33	–	33	–	33	–	33	YE BK
	34	–	34	WH BK	34	WH BK	34	WH BK
	35	–	35	BN BK	35	BN BK	35	BN BK
	36	BK	36	BK	36	BK	36	BK
	37	VT	37	VT	37	VT	37	VT

1) Nach IEC 757


Verbindungsleitungen, Sub-D 37-polig

Datenblatt

FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

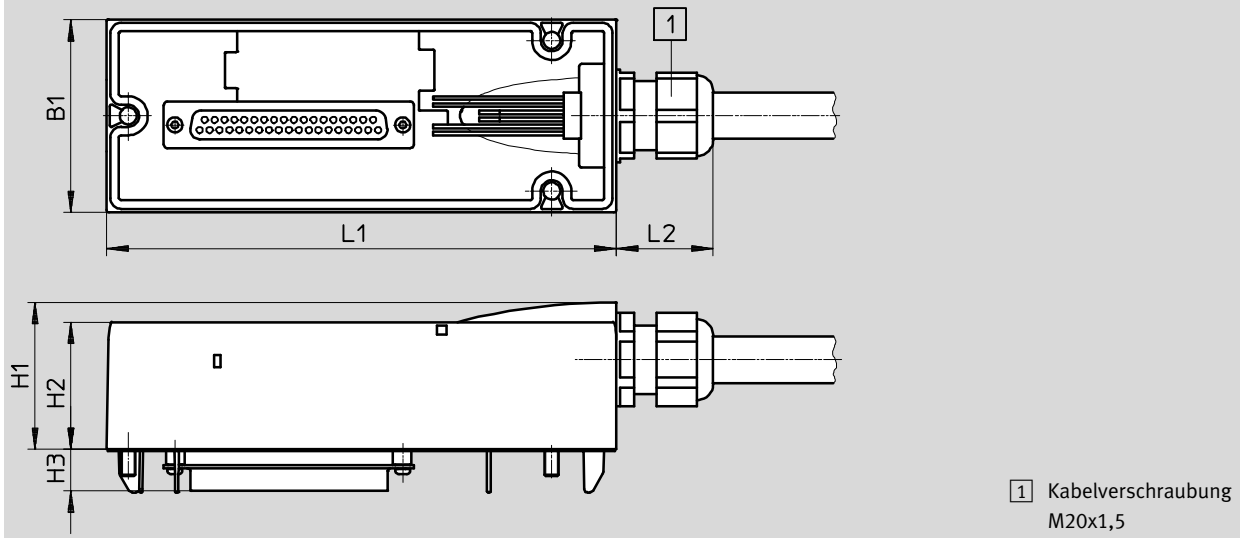

Typ	B1	H1	H2	H3	L1	L2
NEBV-S1W37-...	54	41	36	11,6	142	27

Bestellangaben

	Elektrischer Anschluss	Kabel- aufbau [mm ²]	Kabel- \varnothing [mm]	Kabel- länge [m]	Produkt- gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
Kabelmantel TPE-U (PUR)							
	Dose 37-polig, Sub-D	10x0,34	7,7	2,5	383	539240	NEBV-S1W37-E-2.5-LE10
				5	570	539241	NEBV-S1W37-E-5-LE10
				10	954	539242	NEBV-S1W37-E-10-LE10
		26x0,34	11,5	2,5	649	539243	NEBV-S1W37-E-2.5-LE26
				5	1101	539244	NEBV-S1W37-E-5-LE26
				10	2010	539245	NEBV-S1W37-E-10-LE26
		37x0,34	13	2,5	820	539246	NEBV-S1W37-K-2.5-LE37
				5	1422	539247	NEBV-S1W37-K-5-LE37
				10	2619	539248	NEBV-S1W37-K-10-LE37
Kabelmantel PVC							
	Dose 37-polig, Sub-D	10x0,34	7,7	2,5	388	543271	NEBV-S1W37-KM-2.5-LE10
				5	592	543272	NEBV-S1W37-KM-5-LE10
				10	997	543273	NEBV-S1W37-KM-10-LE10
		27x0,34	11,5	2,5	749	543274	NEBV-S1W37-KM-2.5-LE27
				5	1285	543275	NEBV-S1W37-KM-5-LE27
				10	2371	543276	NEBV-S1W37-KM-10-LE27
		37x0,34	13	2,5	903	543277	NEBV-S1W37-KM-2.5-LE37
				5	1610	543278	NEBV-S1W37-KM-5-LE37
				10	2955	543279	NEBV-S1W37-KM-10-LE37