


Konfektionierbare Steckverbinder NECU, universell

Datenblatt

Stecker PS1-SAC
Anschluss-SET-SEA-KL

- Stecker für Spannungsversorgung, 10-polig oder 30-polig
- einzeln oder als Set
- einfacher Kabelanschluss durch Klemmtechnik


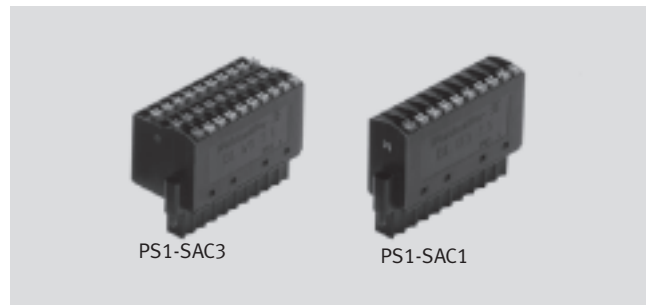


Allgemeine Technische Daten			
Typ	PS1-SAC1...	PS1-SAC3...	SEA-KL-SAC10/30
Elektrischer Anschluss	Dose 10-polig, Klemmleiste 10-polig	Dose 10-polig, Klemmleiste 30-polig	Dose 10-polig, Klemmleiste 10/30-polig
Betriebsspannungsbereich [V AC]	max. 50		
Befestigungsart	2 Schrauben M2x7		
max. Aderquerschnitt [mm ²]	0,08 ... 0,75		
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung		

Werkstoffe	
Gehäuse	PBT

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20 ... +100

Abmessungen Download CAD-Daten → www.festo.com

 
 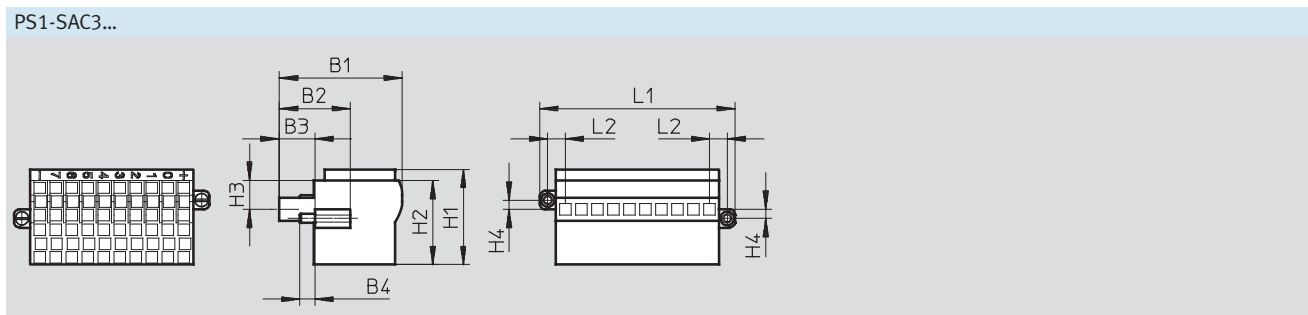
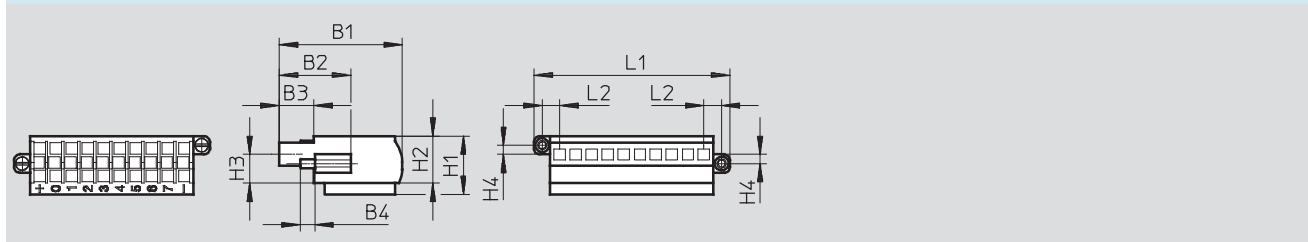


	B1	B2	B3	B4	H1	H2	H3	H4	L1	L2
PS1-SAC1...	26,9	15,6	7,6	3,3 ... 3,9	12,7	10,3	6,3	2	42,7	3,9
PS1-SAC3...	26,9	15,6	7,6	3,3 ... 3,9	20,8	18,4	6,3	2	42,7	3,9

Konfektionierbare Steckverbinder NECU, universell

FESTO

Datenblatt

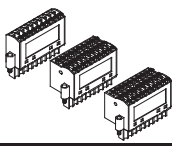Bestellangaben					
	Elektrischer Anschluss	Strombelastbarkeit [A]	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
	Dose 10-polig, Klemmleiste 10-polig	4	14	197159	PS1-SAC10-10POL
	Dose 10-polig, Klemmleiste 10-polig	4	40	197160	PS1-SAC11-10POL+LED
	Dose 10-polig, Klemmleiste 30-polig	0,5	25	197161	PS1-SAC30-30POL
	Dose 10-polig, Klemmleiste 30-polig	0,5	25	197162	PS1-SAC31-30POL+LED
	Dose 10-polig, Klemmleiste 10/30-polig	0,5/4	71	526256	SEA-KL-SAC10/30