

# Verbindungsleitung, Sub-D

Datenblatt

FESTO

## Verbindungsleitung KMP6

- Verbindungsleitung für Multipolanschluss
- vorkonfektioniert
- Kabellängen 2,5 m, 5 m oder 10 m
- 9-polig, 15-polig, 25-polig oder 26-polig
- Sub-D



Allgemeine Technische Daten					
Typ	KMP6-9P-8-...	KMP6-15P-12-...	KMP6-25P-12-...	KMP6-25P-20-...	KMP6-26P-16-...
Elektrischer Anschluss	Dose gerade Sub-D 9-polig	Dose gerade Sub-D 15-polig	Dose gerade Sub-D 25-polig	Dose gerade Sub-D 25-polig	Dose gerade Sub-D 26-polig
	offenes Kabelende 9-adrig	offenes Kabelende 15-adrig	offenes Kabelende 15-adrig	offenes Kabelende 25-adrig	offenes Kabelende 20-adrig
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung				
Einbaulage	beliebig				
Betriebsspannungsbereich [V DC]	0 ... 24				
Strombelastbarkeit [A]	2,8	2,8	2,8	2,8	2,5
Kabelaufbau [mm <sup>2</sup> ]	8x0,34	15x0,34	15x0,34	20x0,25	20x0,25
	1x0,5	–	–	5x0,34	–
Kabeldurchmesser [mm]	7,6	8,5	8,5	10,3	8,6
Schutzart nach EN 60529	IP40 (montiert)				

Werkstoffe	
Gehäuse	PBT verstärkt
Steckkontakte	Kupfer-Legierung vergoldet
Kabelmantel	PVC

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	–30 ... +80
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung [°C]	–5 ... +80




# Verbindungsleitung, Sub-D

Datenblatt

FESTO

## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

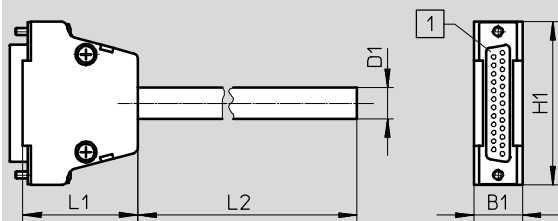

Typ	1	B1	D1	H1	L1	L2
KMP6-09P-8-...	Dose Sub-D, 9-polig	16	7,6	31,2	34,5	Länge gemäß Typ (2,5 m, 5 m oder 10 m)
KMP6-15P-12-...	Dose Sub-D, 15-polig	16	8,5	40	34,5	
KMP6-25P-12-...	Dose Sub-D, 25-polig	16	8,5	53,4	37,7	
KMP6-25P-20-...	Dose Sub-D, 25-polig	16	10,3	53,4	37,7	
KMP6-26P-16-...	Dose Sub-D, 26-polig	16	8,6	40	34,5	

## Bestellangaben

Elektrischer Anschluss	Kabelaufbau [mm <sup>2</sup> ]	Produktgewicht [g]	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
Dose Sub-D, 9-polig	8x0,34 + 1x0,5	248	2,5	<b>531184</b>	<b>KMP6-09P-8-2,5</b>
	8x0,34 + 1x0,5	454	5	<b>531185</b>	<b>KMP6-09P-8-5</b>
	8x0,34 + 1x0,5	864	10	<b>531186</b>	<b>KMP6-09P-8-10</b>
Dose Sub-D, 15-polig	15x0,34	293	2,5	<b>527543</b>	<b>KMP6-15P-12-2,5</b>
	15x0,34	585	5	<b>527544</b>	<b>KMP6-15P-12-5</b>
	15x0,34	1134	10	<b>527545</b>	<b>KMP6-15P-12-10</b>
Dose Sub-D, 25-polig	15x0,34	329	2,5	<b>530049</b>	<b>KMP6-25P-12-2,5</b>
	15x0,34	590	5	<b>530050</b>	<b>KMP6-25P-12-5</b>
	15x0,34	1140	10	<b>530051</b>	<b>KMP6-25P-12-10</b>
Dose Sub-D, 25-polig	20x0,25 + 5x0,34	432	2,5	<b>530046</b>	<b>KMP6-25P-20-2,5</b>
	20x0,25 + 5x0,34	814	5	<b>530047</b>	<b>KMP6-25P-20-5</b>
	20x0,25 + 5x0,34	1600	10	<b>530048</b>	<b>KMP6-25P-20-10</b>
Dose Sub-D, 26-polig	20x0,25	280	2,5	<b>527546</b>	<b>KMP6-26P-16-2,5</b>
	20x0,25	570	5	<b>527547</b>	<b>KMP6-26P-16-5</b>
	20x0,25	1145	10	<b>527548</b>	<b>KMP6-26P-16-10</b>