

Steckdosenleitung KMYZ-4

Datenblatt

•  Temperaturbereich
-10 ... +50°C

- Für Ventile mit ZB- und ZC-Magnetspulen
- Variante KMYZ-4-...-B für die Schnellschaltventile MH2/MH3
- Variante KMYZ-4-...-B-EX für die Verwendung bei eigensicheren CPV-Ventilinseln



Allgemeine Technische Daten			
Typ	KMYZ-4-...-B	KMYZ-4	KMYZ-4-...-B-EX
Elektrischer Anschluss	Dose gewinkelt, viereckige Bauform MSZC	Dose gewinkelt, viereckige Bauform MSZB	Dose gewinkelt, viereckige Bauform MSZB
Polzahl	2		
Kabelaufbau	[mm ²] 2x0,35		
Befestigungsart	Zentralschraube M2	selbstschneidende Zentralschraube	Zentralschraube M2
Schutzart nach EN 60529	IP50 (montiert)		
Betriebsspannungsbereich	[V DC] 3 ... 36		
Nennbetriebsspannung	[V DC] 24		
Einbaulage	beliebig		
Umgebungstemperatur	[°C] -10 ... +50		
Werkstoff	Gehäuse	PA	
	Kabelmantel	PVC	
	Steckkontakte	Bronze	
Werkstoffhinweis	RoHS konform		
Zulassung	Germanischer Lloyd	-	Germanischer Lloyd

Bestellangaben					
	Beschreibung	Produktgewicht [g]	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
mit Zentralschraube M2					
	Steckdosenleitung für Ventile mit ZC-Magnetspulen	10	0,5	193690	KMYZ-4-24-0,5-B
		32	2,5	193691	KMYZ-4-24-2,5-B
mit selbstschneidender Zentralschraube					
	Steckdosenleitung für Ventile mit ZB- und ZC-Magnetspulen	10	0,5	185519	KMYZ-4-24-0,5 
		32	2,5	185520	KMYZ-4-24-2,5 
mit Zentralschraube M2 für die Verwendung bei eigensicheren CPV-Ventilinseln					
	Steckdosenleitung für CPV-Ventile	12	0,5	550324	KMYZ-4-0.5-B-EX
		34,5	2,5	550481	KMYZ-4-2.5-B-EX
		62,5	5	550482	KMYZ-4-5.0-B-EX


Steckdosenleitung KMYZ-4

Datenblatt

FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

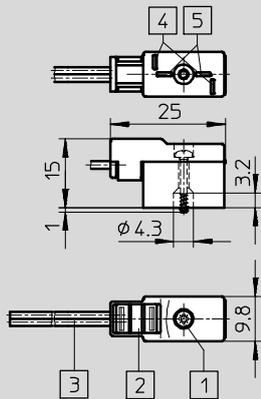

- 1 Befestigungsschraube
- 2 Nut für Bezeichnungsschild
IBS-6x10 (nicht im Liefer-
umfang)
- 3 2-adriges Kabel
- 4 Anschlussbild für
ZB-Magnetspulen
- 5 Anschlussbild für
ZC-Magnetspulen